


FLKM 50/1-40


Rendelési szám: 2291561

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2291561>

VARIOFACE átadómodul Siemens SIMATIC® S7-300-hoz,
SIMATIC®-specifikus feliratozás (1-40), csavaros csatlakozás,
modulszélesség: 113 mm

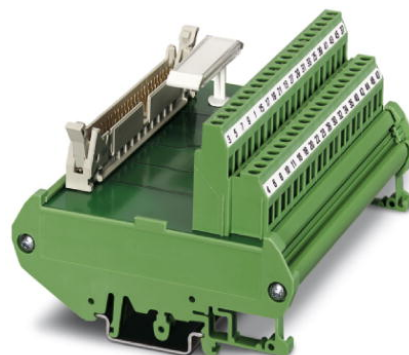

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 270438
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 197 (IF-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.31



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U_N névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	2 A (bájonként)
Pólusszám	50

Szélesség	113 mm
Magasság	90 mm
Mélység	68 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Pólusszám	42
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok

Tanúsítások


GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

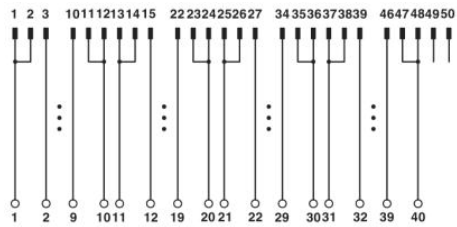

Csatlakozási ábra FLKM 50/1-40

FLKM 50/1-40 Rendelési szám: 2291561

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2291561>

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;