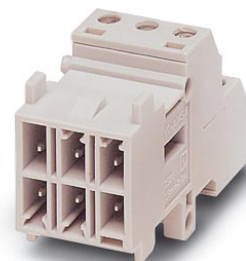



## VC-AMS 6

Rendelési szám: 1854019

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1854019>

Érintkezőbetét, falra szerelhető kerethez, csavaros csatlakozással, 6 pólusú, 250 V / 10 A

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 144104
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 25 (CAT-2-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok**

Általános adatok	
Megjegyzés	A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.
Csatlakozástechnika	Csavaros csatlakozás
	Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Szennyeződési fok	3

Túlfeszültség kategória	III
Pólusszám	6
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	28
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	16
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték min	0,14 mm <sup>2</sup>
2 azonos keresztmetszetű tömör vezeték max	0,5 mm <sup>2</sup>
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték min	0,14 mm <sup>2</sup>
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték max	0,75 mm <sup>2</sup>
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val min	0,25 mm <sup>2</sup>
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvely nélkül AEH-val max	0,34 mm <sup>2</sup>
2 egyforma keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val min	0,5 mm <sup>2</sup>
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezeték műanyag hüvelyes TWIN-AEH-val max	0,5 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	28 ... 16
Az egyes erek csupaszolási hossza	6 mm

**Anyagadatok**

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PA

**Villamos paraméterek**

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési átütési szilárdság	4 kV
Méretezési átültési szilárdság	4 kV
Méretezési áram	10 A

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, LR

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék

Típus leírás

Leírás

### dugasz/adapter


1734634

CP-MSTB


Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból

## Rajzok

Diagram

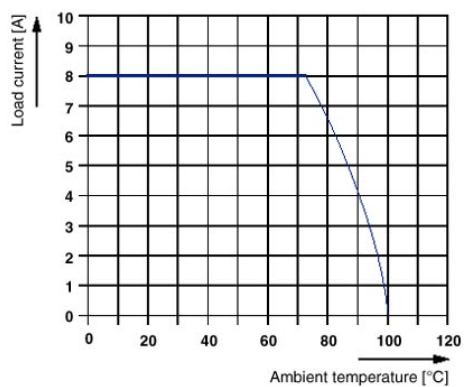

Méretrajz

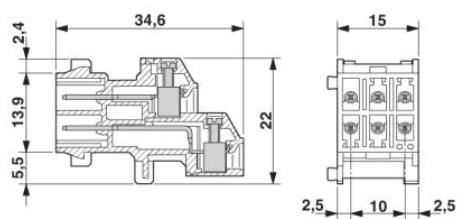

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;