


## UM 45- 2FLK14/ZFKDS/S7

Rendelési szám: 2965156

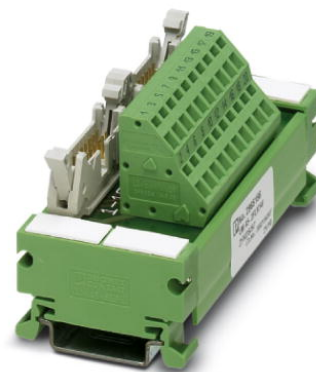


<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2965156>

VARIOFACE átadómodul Siemens SIMATIC® S7-300-hoz, legfeljebb 16 csatornához, SIMATIC® specifikus feliratozás (1 - 20), rugós csatlakozás, modul szélessége 98 mm



### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 126360
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 253 (IF-2011)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

$U_N$ névleges feszültség	60 V DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	max. 3 A (/bájt)
Pólusszám	14
Szélesség	98 mm

Magasság	45 mm
Mélység	50 mm
Állapotjelzés	nincs
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II
Méretezési lökőfeszültség	0,8 kV

#### Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Csatlakozási mód	Rugós csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Tömör vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,14 mm <sup>2</sup>
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	1,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték keresztmetszetAWG/kcmil min	26
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	14
Csupaszolási hossz	6 mm

#### Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Vezérlési szint
Csatlakozások száma	2
Csatlakozási mód	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)
Pólusszám	14

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

---

## Rajzok

Kapcsolási rajz

---

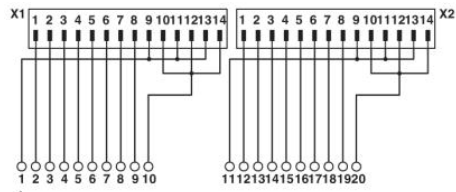

UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7 kapcsolási rajz

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;