


## VC-TFS 6

Rendelési szám: 1853476

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853476>

Érintkezőbetétes modul, lengő kerethez, csavaros csatlakozással, 6 pólusú, 250 V / 10 A

### Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 132903
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 33 (CAT-2-2013)

### Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.07.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez eloször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

### Muszaki adatok

#### Általános adatok

Megjegyzés	A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.
------------	--

Csatlakozástechnika	Csavaros csatlakozás
	Csavaros csatlakozás
Meghúzási nyomaték	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 100 °C
Szennyeződési fok	3
Túlfeszültség kategória	III
Pólusszám	6
Csatlakoztatási ciklus	≥ 100
Csatlakozási keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
AWG csatlakozási keresztmetszet	28 ... 16
Az egyes erek csupaszolási hossza	6 mm

**Anyagadatok**

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Érintkező anyaga	CuZn
Érintkezőfelület anyaga	ónozott
Érintkezőtartó anyaga	PA

**Villamos paraméterek**

Méretezési feszültség (III/3)	250 V
Méretezési átütési szilárdság	4 kV
Méretezési átültési szilárdság	4 kV
Méretezési áram	10 A
	10 A

**Tanúsítványok**

Tanúsítások

cULus Recognized, GOST, LR

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
<b>dugasz/adapter</b>		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betölhető, piros szigetelőanyagból

## Rajzok

### Diagram

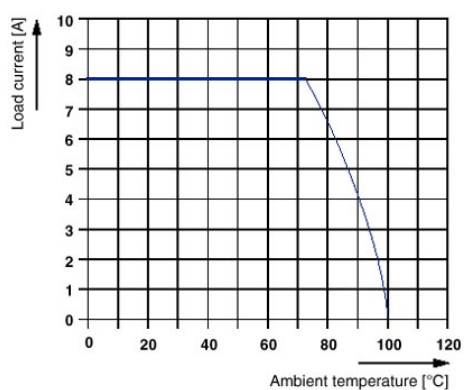

### Méretrajz

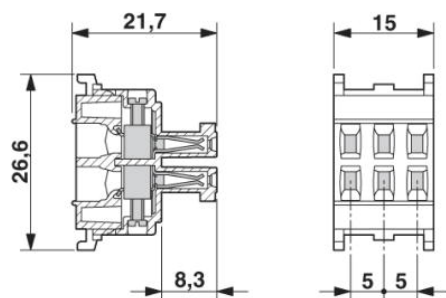

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;