

HC-D 4-2BU

Rendelési szám: 1886140



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1886140>

Árnyékoló bekötés két árnyékolt vezetékhez az aljzatérintkező-tartókon, szabad krimpérintkezők nélkül

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 435345
Csomag	1
Vámtarifa	85389099
Katalógusoldal információ	Oldal 568 (CAT-4-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.07.22



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 60 °C
Megjegyzés	a HC-D40, HC-D64, HC-M-12 érintkezőtartókhoz

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
szerszámok		
1676734	CK1,6/2,5-MWZ	Szerelőszerszám, CK 1,6... krimpérintkezőkhöz, kis vezeték-keresztmetszetekhez
1687419	CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0	Krimpelőfogó csavart érintkezőkhöz, CK 1,6 ED... és CK 2,5 ED...
Általános		
1884869	VC-EW 1,6	Érintkezőeltávolító szerszám, csavart és sodrott CK-1,6-...érintkezőkhöz

Rajzok

Méreteirajz

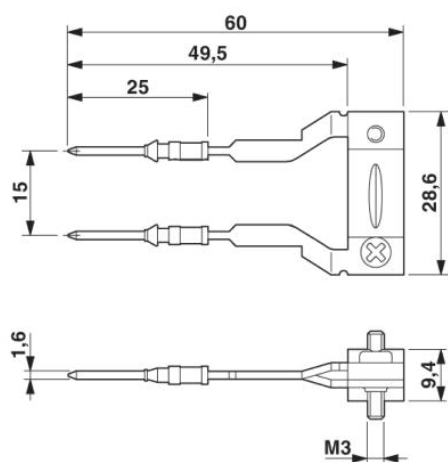

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;