


UMKS- C64M-VS


Rendelési szám: 2970565

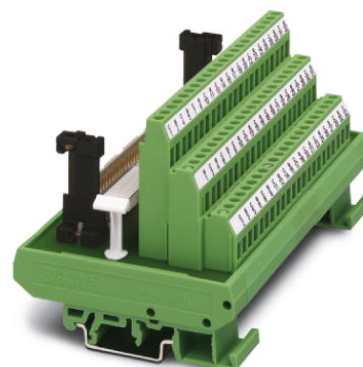

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2970565>

VARIOFACE modul, IEC 603/DIN 41612 dugaszolt csatlakozóhoz, "C" kialakítás, 64 tűs, a, c beültetve, késleléccsel, kábeltek csavarozható



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 087753
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 540 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok	
U_N névleges feszültség	125 V AC/DC
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Pólusszám	64
Szélesség	135 mm
Magasság	77 mm

Mélység	72 mm
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Nyomtatott csatlakozás
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Csatlakozás 2 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	IEC 603/DIN 41612 csatlakozó
Csatlakozási mód	IEC 603 / DIN 41612 szabvány szerinti csatlakozás
Pólusszám	64

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;