


MCV 1,5/13-GF-3,5

Rendelési szám: 1843334

Az ábrán a termék 10 pólusú változata látható

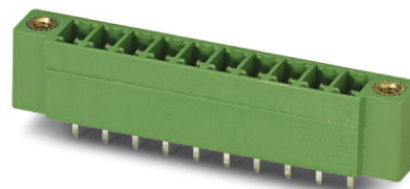

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1843334>

Alap készülékház, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2):
160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,5 mm, Színe: zöld, Érintkező
felülete: Cink, Szerelés: forrasztás

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 112523
Csomag	50
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 227 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méret / pólusok

Hossz	7,25 mm
Raszterméret	3,5 mm
„a” méret	42 mm
Pólusszám	13
Csapméretek	0,8 x 0,8 mm

Furatlyuk átmérője	1,2 mm
--------------------	--------

Műszaki adatok

Termékcsalád	MCV 1,5/...-GF
Szigetelőanyag csoport	IIIa
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	2,5 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	2,5 kV
Méretezési feszültség (III/2)	160 V
Méretezési feszültség (II/2)	250 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	8 A
U _N névleges feszültség	160 V
Maximális terhelőáram	8 A
Szigetelőanyag	PBT
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Szín	zöld
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	8 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	8 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Jelölés		
0804073	SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN	Jelölőkártyák, Kártya, fehér, feliratozva, hosszában: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 91-99-ig, Szerelési mód: Ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 3,5 mm
dugasz/adapter		
1734634	CP-MSTB	Kódolóprofil, a dugaszfél hornyába ill. az invertált alapházba betolható, piros szigetelőanyagból

További termékek


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
1847233	MC 1,5/13-STF-3,5	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1863411	MCVR 1,5/13-STF-3,5	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink
1863110	MCVW 1,5/13-STF-3,5	Dugaszrész, Névleges áram: 8 A, Méretezési feszültség (III/2): 160 V, Pólusszám: 13, Raszterméret: 3,5 mm, Csatlakozástechnika: Csavaros csatlakozás, Színe: zöld, Érintkező felülete: Cink

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria

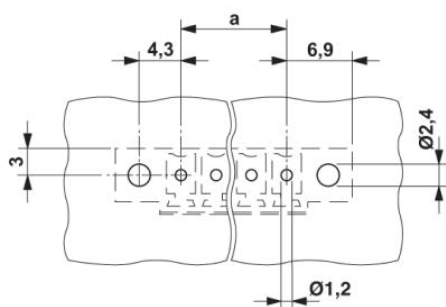

Diagram

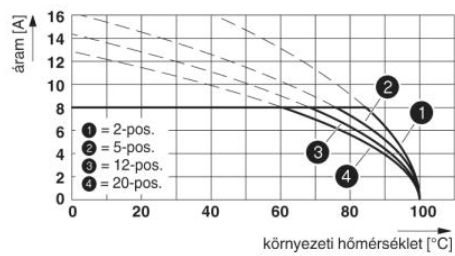

Méretrajz

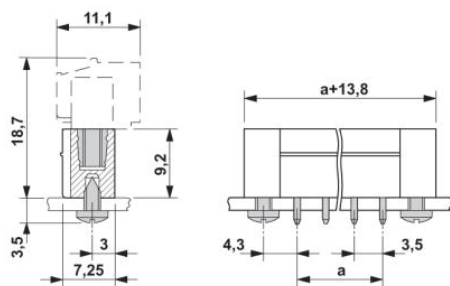

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;