



UM 45-FLK14/PLC

Rendelési szám: 2962476

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962476>

VARIOFACE COMPACT LINE, átdómodulmodul 8 csatornához, NS 35/7,5 kalapsínre való szereléshez, csavaros csatlakozás

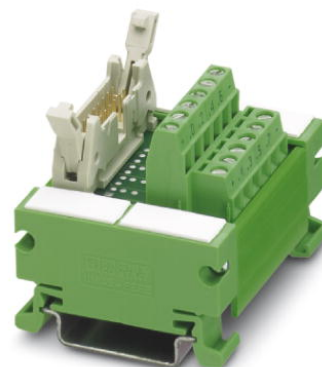

| Kereskedelmi adat | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN |  4 017918 087173 |
| Csomag | 1 |
| Vámtarifa | 85369010 |
| Katalógusoldal információ | Oldal 199 (IF-2007) |

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.14



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

| Általános adatok | |
|---------------------------------------|-------------------|
| U_N névleges feszültség | 25 V AC (50 V DC) |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A |
| Feszültségbetáplálás max. összegárama | 3 A |
| Pólusszám | 14 |
| Szélesség | 59 mm |

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Magasság | 45 mm |
| Mélység | 50 mm |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Tesztfeszültség | 500 V (50 Hz, 1 min) |
| Beépítési pozíció | tetszőlegesen |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 DIN EN 50178 |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Túlfeszültség kategória | II |

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Megnevezés csatlakozás | Terepi szint |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Tömör vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm ² |
| Tömör vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet min | 0,14 mm ² |
| Hajlékony vezeték keresztmetszet max | 1,5 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min | 26 |
| Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max | 14 |
| Csupaszolási hossz | 6 mm |
| Csavarmenet | M3 |

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

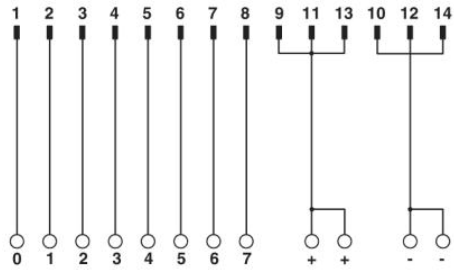

UM 45-FLK14/PLC kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;