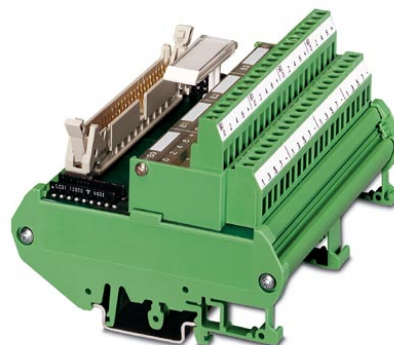


FLKM 50/LA/PLC


Rendelési szám: 2284552

Az ábrán az FLKM 50/PLC változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2284552>

VARIOFACE átadómodul, fényjelzéssel, 32 csatornához



Kereskedelmi adat	
EAN	 4 017918 055721
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 196 (IF-2007)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.09.04



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok**Általános adatok**

U_N névleges feszültség	20 V DC (26,5 V DC-ig)
Max. áramterhelhetőség áganként	1 A
Feszültségbetáplálás max. összegárama	2 A (bájtanként)
Pólusszám	50
Szélesség	113 mm
Magasság	90 mm

Mélység	68 mm
Állapotjelzés	LED
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Tesztfeszültség	500 V (50 Hz, 1 min)
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Szabványok/előírások	IEC 60664 DIN EN 50178 IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	II

Csatlakozás 1 csatlakozási adatok

Megnevezés csatlakozás	Terepi szint
Szabvány szerinti csatlakozás	IEC / EN
Csatlakozási mód	Csavaros csatlakozás
Tömör vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Tömör vezeték keresztmetszet max	4 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet min	0,2 mm ²
Hajlékony vezeték keresztmetszet max	2,5 mm ²
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil min	24
Vezeték keresztmetszet AWG/kcmil max	12
Csupaszolási hossz	8 mm
Csavarmenet	M3

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

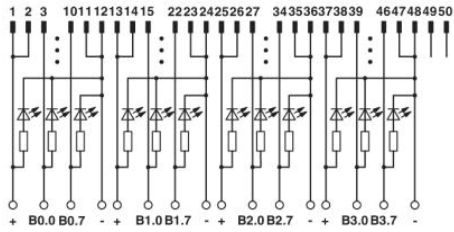

FLKM 50/LA/PLC kapcsolási rajz

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;