

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC


Rendelési szám: 2302748

Az ábrán az FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC változat látható

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2302748>

VARIOFACE homlokadapter, Allen Bradley ControlLogix-hez és Honeywell PlantScape-hez, IB 32 bemeneti kártyaA homlokadapereket a magas 1756-TBE fedelelekbe (nem mellékeljük) dugaszolják.

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 910471
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 424 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.07.12



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Általános adatok

U _N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Rákapcsolható csatornák	32
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK - tűskesáv (2,54 mm)

Csatlakozók száma	1
Csatlakozók pólusszáma	50
Pólusszám	50
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Beépítési pozíció	tetszőlegesen
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
Szabványok/előírások	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
Szennyeződési fok	2
Tűlfeszültség kategória	II

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC kapcsolási rajz

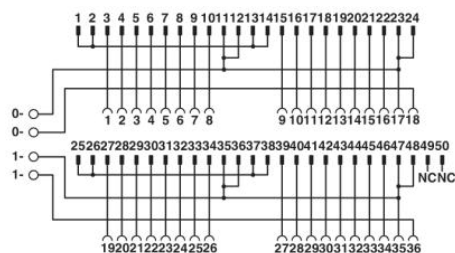

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;