

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5


Rendelési szám: 1656479

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656479>

Konfekcionált optikai kábel, Break-Out kábel, 980/1000 µm polimerszál, SCRJ/IP20-ról SCRJ/IP20-ra, elhelyezés kapcsolószekrényen belül, a vezeték UV védett külső alkalmazásra megfelelő, hossza: 5 m

**PROFI
NET**

Kereskedelmi adat

EAN	 4 046356 029841
Csomag	1
Vámtarifa	85369010
Katalógusoldal információ	Oldal 214 (PC-2009)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.04.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	2
Profil	SCRJ a DIN EN 50377-6-1 szerint
Szál	980/1000 µm
Szálak száma	2,00

Csatlakoztatási ciklus	≥ 1000
Kábeltípus	Break-Out kábel
Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett	30 mm
Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett	30 mm
Kábelhossz	5 m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 70 °C

Anyagadatok

Elektronikaház anyaga	PBT
Külső köpeny, anyaga	PE
Külső köpeny, szín	fekete
Csaptartó színe	kék
Védettség	IP20

Tanúsítványok


Tanúsítások

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Méreterajz

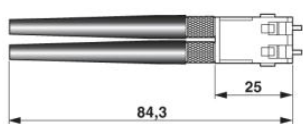


SCRJ csatlakozó, POF, IP20




SCRJ csatlakozó, POF, IP20

Sematikus rajz

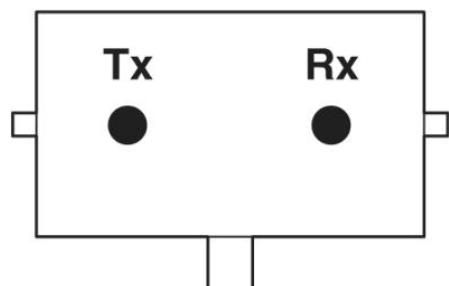

SCRJ dugasz pólusábrája

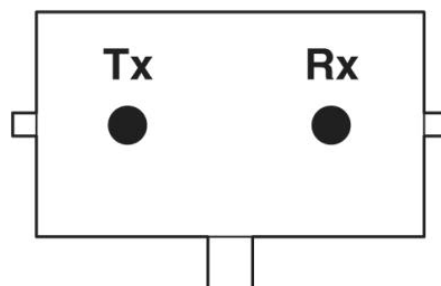

SCRJ dugasz pólusábrája

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;