

VS-15-BU-DSUB-CD-MG

Rendelési szám: 1688926



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1688926>

D-SUB érintkezőtartó, 2-es Shell méret, 15 jelérintkezőhöz, érintkező típusa aljzat, krimpérintkezőkhöz, egyenes, rögzítés 4-40 UNC menettel, VS-15-... falra szerelhető kerethez

Kereskedelmi adat

EAN	 4 017918 823078
Csomag	10
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 212 (CAT-2-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.03.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Műszaki adatok

Mechanikai paraméterek

Pólusszám	15
Profil	D-SUB 15
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Csatlakozási mód	Krimpcsatlakozás
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-55 °C ... 125 °C

Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	acél sárgára krómozott

Érintkezőtartó anyaga	Poliészter GF
-----------------------	---------------

Jellemző villamos paraméterek

Méretezési feszültség (III/3)	125 V
Méretezési áram	5 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:


Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
érintkezők		
1688997	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,2	Krimpérintkező, standard érintkezősűrűséggel rendelkező D-SUB érintkezőbetétekhez, aljzat, csatlakozási keresztmetszet AWG 28 ... 24, csavart, aranyozott
1688984	VS-BU-CD-1,0/14,4/0,5	Krimpérintkező, standard érintkezősűrűséggel rendelkező D-SUB érintkezőbetétekhez, aljzat, csatlakozási keresztmetszet AWG 24 ... 20, csavart, aranyozott

Rajzok

Méretrajz

D-SUB érintkezőhordozó

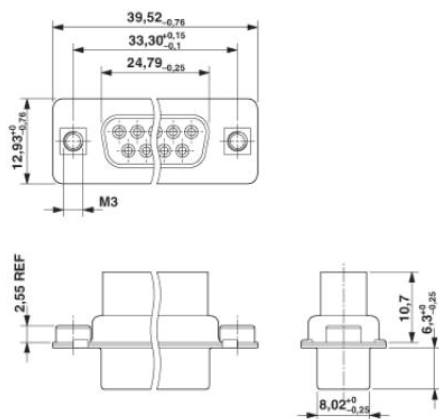

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;