

**VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C**


Rendelési szám: 1608032

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=1608032>

SCRJ optikai kábel csatlakozó, IP67, Push-Pull reteszeléssel, fém tokozat, duplex, gyorscsatlakozástechnikával, 980/1000 µm-es polimerszálhoz, 2,2 mm-es érátmérőhöz, 6,5 mm... 9,5 mm vezetékátmérőhöz

Ethernet

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 046356 131704
Csomag	1
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 128 (CAT-2-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2006.03.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez elször el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Mechanikai paraméterek**

Pólusszám	2
Profil	SCRJ az IEC 61754-24 szerint
Reteszelés módja	Push-Pull
Száltípus	Polimerszál

Csapok átmérője	2,50 mm
Csatlakoztatási ciklus	≥ 500
Vezeték külső átmérője	6,5 mm ... 9,5 mm
Szín	ezüst
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-40 °C ... 70 °C

#### Anyagadatok

Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
Elektronikaház anyaga	Cink-présöntvény
Készülékház felületének anyaga	nikkelezett
Anyag	Fém
O-gyűrű anyaga	NBR
Kábeltömítés anyaga	TPE
Készülékház köztes tömítésének anyaga	NBR
Csap anyaga	Réz ötvözet
Csaptartó színe	kék
Védettség	IP65/IP67

#### Villamos paraméterek

Pólusszám	2
Szennyeződési fok	2

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

GOST, UL Listed

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

## Tartozékok

Termék	Típus leírás	Leírás
<b>szerszámok</b>		
1206146	KAMES LWL	kábelvágó kés polimer szálhoz, külső köpenyhez
2744199	PSM-FO-STRIP	Csupaszoló fogó az optikai kábel egyes elemeinek elkülönítésére. Különösen alkalmas minden polimer- és HCS-kábelhez. A különleges mechanika és a precíz formájú kések megakadályozzák az optikai szálak megrongálódását. Méretek (H x Sz x Ma): 160x130x36 mm
1657096	VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-CUT	SCRJ vágószerszám készlet, polimerszálhoz, a gyorscsatlakozással rendelkező SCRJ/IP20 és SCRJ/IP67 Push-Pull csatlakozó terepi konfekcionálásához, csupaszoló szerszámból, aramid ollóból, SCRJ vágószerszámból, mikroszkópból, 2x IP20 SCRJ csatlakozóból áll
1658820	VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH	SCRJ polírozószerszám készlet, polimerszálhoz, az SCRJ (IP20/IP67) gyorszerelő csatlakozók terepi konfekcionálásához, köpeny-/szigetelés-csupaszoló szerszámmal, oldalvágóval, Aramidháló-vágó ollóval, polírozó anyagokkal, mikroszkóppal, 2x SCRJ dugasszal IP20
1656673	VS-SCRJ-POF-POLISH	Utántöltő készlet a VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH számára, két polírozólapból és egy polírozótányérból áll

## Rajzok


### Méreterajz

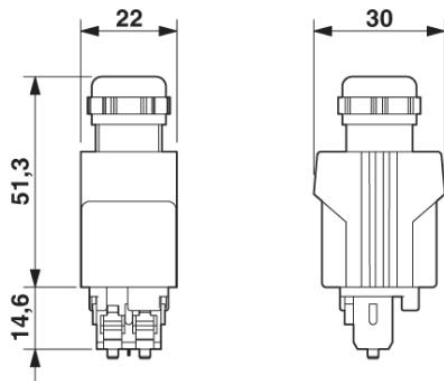

Push-Pull SCRJ csatlakozó IP65/67

Sematikus rajz

---

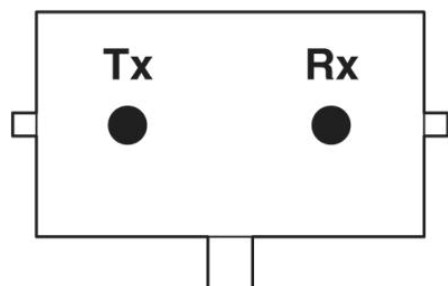

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;