


VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7

Rendelési szám: 2322605

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322605>

VIP-VARIOFACE homlokadapter, csatlakoztatott rendszerkábellel
SMATIC S7 -300-hoz, 4 x 8 csatorna csatlakoztatható, kábelhossz: 4
m

Kereskedelmi adat	
EAN	 4 046356 452342
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 449 (CAT-7-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2008.12.18

 


Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok	
Általános adatok	
Megjegyzés	Analóg I/O kártyák: A rövidzárlatok megelőzése érdekében mindkét hidat el kell távolítani! Nem kerülhet sor feszültségbetáplálásra a homlokadapteren!
	Digitális I/O kártyák: A homlokapter gyárilag a potenciálhoz van kötve. A hidak eltávolításával potenciálleválasztás érhető el (8-as csoportokban).

U _N névleges feszültség	< 50 V AC
	60 V DC
Rákapcsolható csatornák	32
Csatlakozók csatlakozástechnikája	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
Csatlakozók száma	4
Csatlakozók pólusszáma	14
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Max. megengedett áram	1 A (áganként)
Szabványok/előírások	IEC 60664
	IEC 62103
	DIN EN 50178
Méretezési feszültséglökés / szigetelés	0,8 kV
Szennyeződési fok	2
Túlfeszültség kategória	III

Tanúsítványok



Tanúsítások


cULus Recognized

Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

Rajzok

Kapcsolási rajz

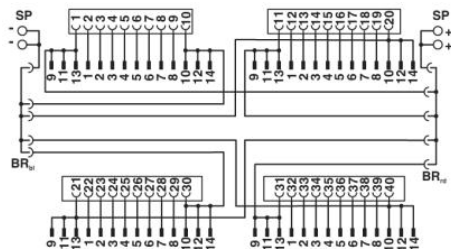

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Muszaki módosítás fenntartva;