


**FLK 14/16/EZ-DR/ 150/S7**

Rendelési szám: 2293831

<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2293831>

Konfekcionált kerek kábel, a Siemens SIMATIC®-sorozat "TOP-connect" homlokadapterhez, egy 16-pólusú és egy 14-pólusú csatlakozósávval, 8 csatorna átviteléhez, kábelhossz: 1,5 m

**Kereskedelmi adat**

EAN	 4 017918 125523
Csomag	1
Vámtarifa	85444290
Katalógusoldal információ	Oldal 456 (CAT-7-2013)

**Termék jegyzetek**

WEEE/RoHS-megfelelo: 2005.08.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

**Muszaki adatok****Általános adatok**

U <sub>N</sub> névleges feszültség	< 50 V AC 60 V DC
Maximális áramereltheség áganként	1 A
Max. érellenállás	0,16 Ω/m
Környezeti hőmérséklet (üzemi)	-20 °C ... 50 °C

Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás)	-20 °C ... 70 °C
Kábelhossz	1,5 m
Elemi ér, keresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup>
AWG	26
Vezetékfelépítés: Sodratok száma:	7
Egyes ér, anyag	cinezett Cu
Tesztfeszültség	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Külső átmérő	6,4 mm
Kábel, konfekcionálás	Késes csatlakozás, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 szerint
Árnyékolás	nincs
Szabványok/előírások	DIN EN 60352-4 IEC 352-4

#### Csatlakozó a modul oldalán

Pólusszám	14
Csatlakozó	IDC / FLK - aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

#### Csatlakozó a vezérlés oldalán

Pólusszám	16
Csatlakozó	IDC / FLK aljzatsáv (2,54 mm)
A csatlakozók száma	1

#### Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST


Igényelt tanúsítások:

Ex tanúsítások:

## Rajzok

### Kapcsolási rajz

---

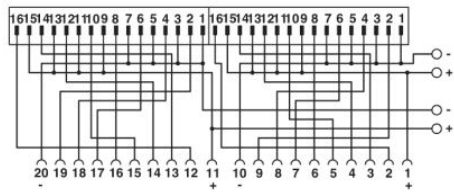

**Cím**

Phoenix Contact Kft.  
Gyár utca 2  
2040 Budaörs, Hungary  
Telefon +36-23/501-160  
Fax +36-23/418-438  
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.  
Muszaki módosítás fenntartva;