



Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Akkus csavarozó

Rendelési szám: 811526

CE jelzés: a készülék az EN 55014 és EN 61000 szerint zavarmentesített


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kiegészítő biztonsági tudnivalók az akkus csavarozóhoz

- Az akkuk töltéséhez csak a szállított dugaszolható töltőberendezést használja.
- A töltőberendezést csak zárt térben használja és ne tegye ki nedvesség vagy eső hatásának
- A tönkrement akkukat ne dobja a háztartási szemétkébe, hanem ártalmatlanítsa veszélyes hulladékként.

A készülék leírása

1. Főkapcsoló jobb-/balforgásirány
2. Bit-/bit tartó felfogás
3. Nyomaték beállítás
4. Töltő hüvely
5. Lehajtható fogantyú

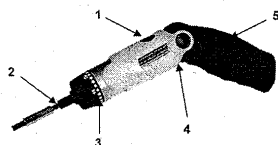

Az első használat előtt az akkut teljesen fel kell tölteni.

- Állítsa az akkus csavarozót kiegyenesített állásába, a fogantyúban lévő töltőhüvely szabaddá tételére.
- Kösse össze a töltő berendezés dugaszolóját az akkus csavarozó töltő hüvelyével.
- Csatlakoztassa a töltő berendezést egy 230V~/50Hz háztartási dugaszoló aljzatba.
- Az akkut kb. 5-7 óra hosszat töltsé.
- Figyeljen a max. töltési időre, nehogy az akku sérüljön vagy tönkre menjen.
- A töltés után a hálózati adaptert le kell választani az elektromos hálózatról és az akkus csavarozóról.

A szerszámok behelyezése

- Helyezze be először a mágneses bittartót az akkus csavarozó felfogásába.
- Helyezze be a szükséges bitet, vagy dugókulcs adaptert a bit tartóba.
- Az 50 mm-es biteket közvetlenül az akkus csavarozó felfogásába is be lehet helyezni

Működés

A kapcsolót jobbra vagy balra el kell fordítani függően attól, hogy a csavart be vagy ki akarjuk csavarni. A kapcsolón lévő nyíl mutatja a csavar forgásirányát.

A kapcsoló megnyomásával kapcsolja be a beállított forgásiránynak megfelelően az akkus csavarozót.

Mihelyt a kapcsolót elengedi, a készülék kikapcsol.

Nyomaték beállítás

A bit felfogás mögötti fekete műanyag gyűrűvel lehet a nyomatékot "1" és "23" fokozat között állítani, amit a házon lévő nyíl mutat, ezek közül az "1" fokozatot a legkisebb (kb. 0,3 Nm) és "23" a legmagasabb nyomaték, (kb. 2,5 Nm).

Pisztoly alak

Az alkalmazási területtől függően az akkus csavarozó a pisztoly alakból kinyújtott alakúvá is állítható

Akkus csavarozó

Feszültség	NiCd akkumulátor, 4,8V 1000 mAh
Fordulatszám	150 1/perc
Bit befogás	¼"-6 lapú
Forgatónyomaték (max.)	2,5 Nm
Az akku töltési ideje	5-7 óra
Hangnyomásszint (LPA)	< 75 dB(A)
Rezgés: < 2,5 m/mp	
Dugaszolható töltő primer	230 V/50Hz
szekunder	6V/300 mA