
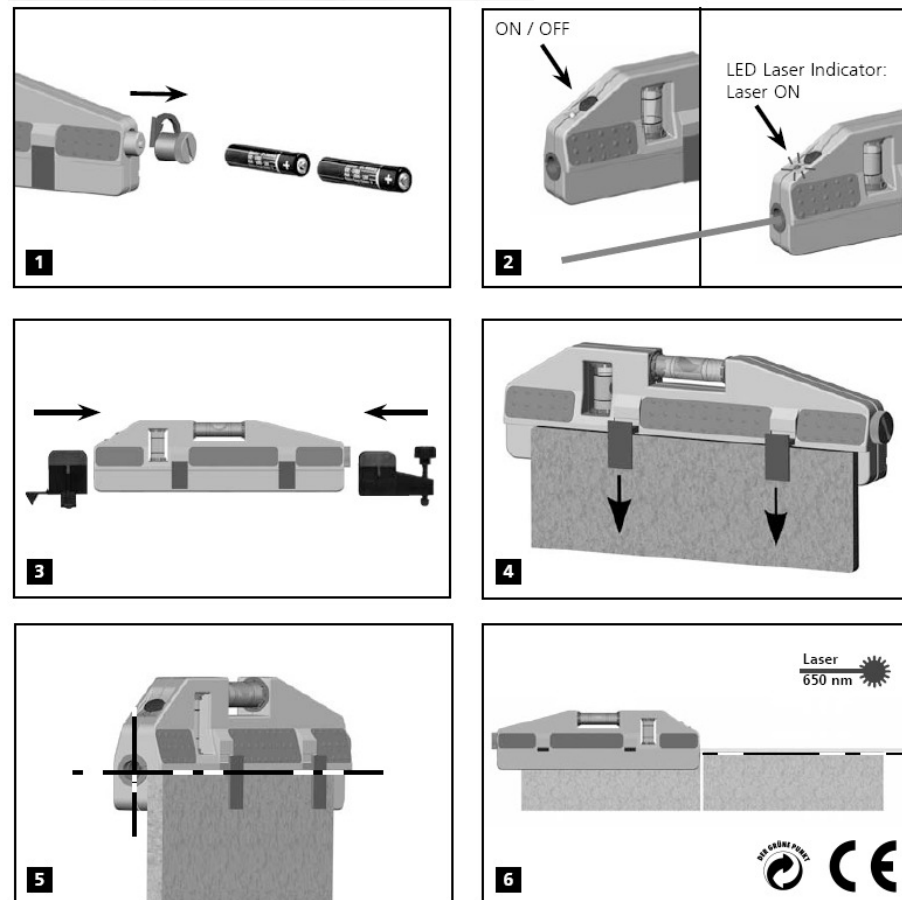
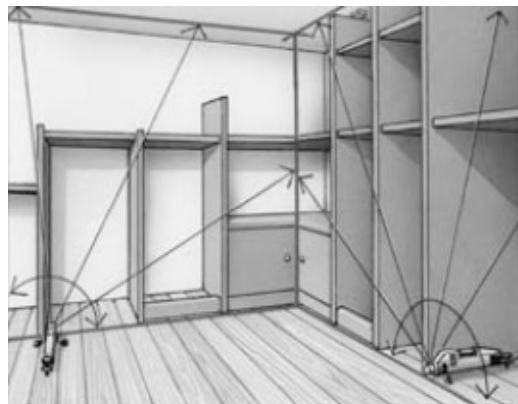
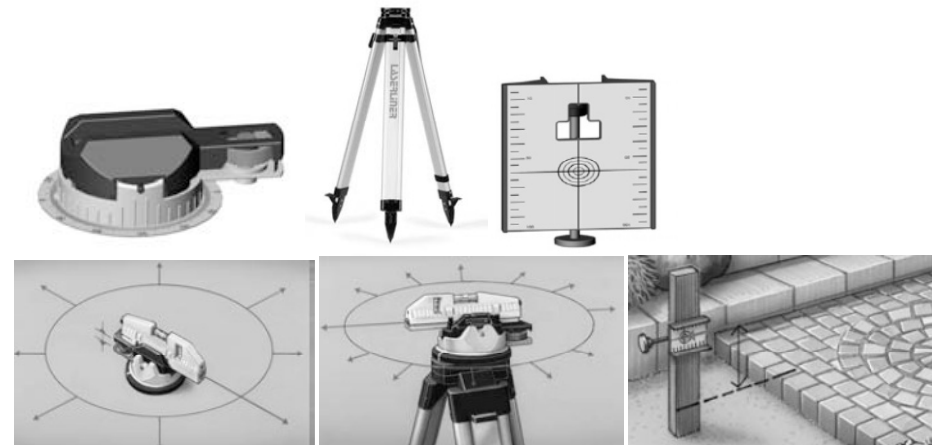
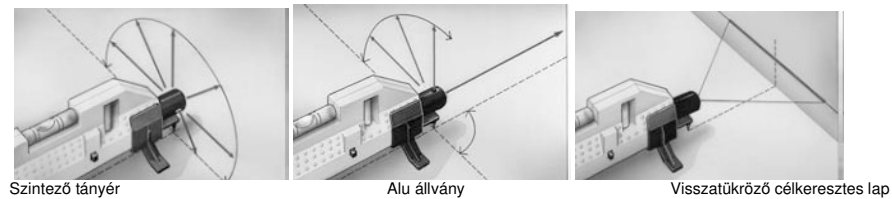



Műszaki adatok:

- Lézer 650 nm, lézerezéstény: 2, < 1 mW, hatótávolság: 50 m.
- Vízszintes és függőleges íjbella 0,5 mm/m pontossággal
- Csempe feltét
- Felfekvési felület 3 állandómágnessel.
- Útésálló, üvegszál erősítésű műanyag ház.

Vele szállítva: Levehető szintező lábak, 2 db elem.

Hasznos Laserliner tartozékok

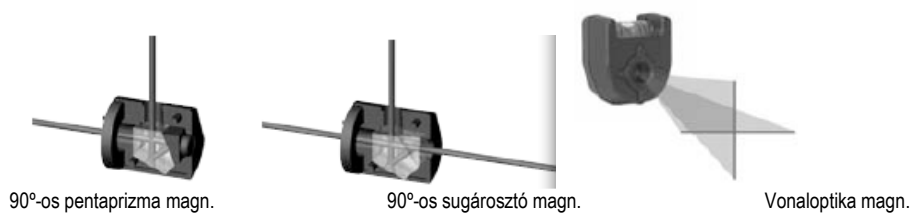

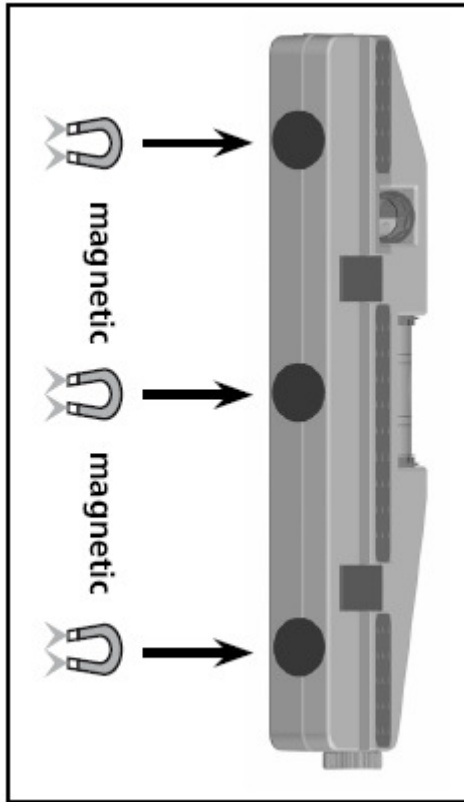

Ápolás és karbantartás

Az elemeket nem szabad túl nagy melegnek kitenni, pl. napsütésnek, tűznek, stb. Normál elemek nem tölthetők.

Figyelem: 2. lézerosztály (EN 60825-1:2007).

Ne nézzen bele közvetlenül a lézersugárba! A lézerek nem szabad gyerekek kezébe kerülnie!

Megjegyzés: Ellenőrizze rendszeresen a kalibrálást használat előtt, szállítás és hosszabb idejű tárolás után.



LASERSTRAHLUNG NICHT IN DEN
STRAHL BLICKEN! LASER KLASSE 2
< 1 mW - 635-650 nm
EN 60825-1:2007