


HU

Terméksz.: 21014

Olaj leszívó szivattyú

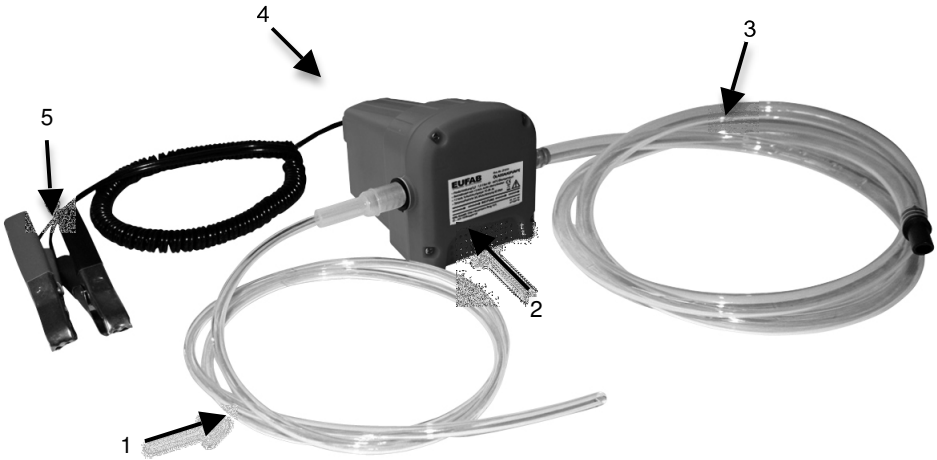

DE

GB

F

NL

I

EAL GmbH, Otto-Hausmann-Ring 107, D – 42115 Wuppertal

Bevezetés

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az EUFAB olaj leszívó szivattyú mellett döntött. Olvassa el gondosan a használati útmutatót és tartsa be a leírtakat a termék használatánál. Gondosan őrizze meg az útmutatót, hogy utána nézhessen benne.

Rendeltetésszerű használata:

Az olaj leszívó szivattyú a tiszta olajcserére, illetve motor-, Diesel-, és fűtőolaj leszívásra szolgál.

1. Leszívó tömlő Ø 6 mm
2. Olaj – leszívó szivattyú
3. Leeresztő tömlő Ø 12 mm
4. Be – kikapcsoló
5. 12 V csatlakozó kábel akkumulátor csipeszekkel

Műszaki adatok:

Feszültség:	12 V DC
Áramfelvétel:	kb. 5A
Max. használati idő:	15 perc
Zajszint:	kb. 70dB(A)
Hőmérséklet tartomány(környezeti):	-
10 °C...+40 °C Max. olajhőmérséklet:	60 °C
Max. dieselolaj hőmérséklet:	45 °C
Folyadék szállítás:	0,2 – 1,5 l/perc függően a hőmérséklettől Max.
szállítómagasság:	0,7m
Max. nyomás:	3 bar
Mérete:	13 x 9 x 9cm
Súly:	kb. 975 g

Biztonsági tudnivalók:

- Használat előtt ellenőrizze az olajleszívó szivattyú, a tömlők és a csatlakozó vezeték kifogástalan állapotát. Sérült, repedt vagy törött alkatrészeket csak szakember cserélhet ki!
- Tartsa távol a gyerekeket, és ne engedje, hogy gyerekek kezeljék a készüléket.
- Ne alakítsa át, ne szedje szét az olajleszívó szivattyút.
- A tömlőt vagy a kábelt ne vezesse éles széleken, forró tárgyaknak kitett módon.
- Ne szivattyúzzon vele benzint, petróleumot vagy egyéb gyúlékony folyadékok!
Robbanásveszély állhat fenn!
- Nézze meg a járműve kezelési útmutatójában, hogy a gyártó engedélyezi-e a motorolaj leszívását.
- Ne szívojon le vele vizet és hajtómű olajat; A szivattyú ettől károsodhat.
- Az akkumulátor csipeszek csatlakoztatásánál ügyeljen a helyes polarításra!
- A leszívásnál a motort mindig állítsa le.
- A motorolajat a leszívás előtt mindig melegítse fel!
- Ne hagyja a szivattyút sohasem „szárazon futni”. Ha megszakad az olajáramlás, a szivattyút azonnal kapcsolja le.
- A fáradt olajat kellő méretű tartályban fogja fel. Ne eressze a talajba, vagy a csatornahálózatba!
Ártalmatlanítsa a fáradt olajat a fáradt olaj gyűjtőhelyek útján !!!

Megjegyzés:

Az olajleszívó szivattyú 15 perces üzemidőre van méretezve. Ezután a készüléket hagyni kell lehűlni.

Az olajleszívó szivattyú kezelése:

1. Az olajcsere előtt járassa melegre a motort, hogy az olaj hőmérséklete a kb. 40-60 ° C-t elérje.
2. Állítsa le a motort!
3. Vegye le a védősapkákat az olajleszívó szivattyú tömlő csatlakozásairól. Csatlakoztassa a szívó tömlőt (1) a szivattyú szívócsonkjához, a leeresztő tömlőt (3) pedig a szivattyú kilépő csonkjához, figyelembe véve a géptáblán bejelölt szállítási irányt. A tömlőket lecsúszás ellen a mellékelt tömlő szorítókkal kell rögzíteni.
4. A leszívó tömlőt (1) be kell vezetni az olajszint mérőpálca nyílásába, egészen az olajteknő legmélyebb pontjáig.
5. A leeresztő tömlőt (3) egy megfelelő és kellő méretű tartályba vezessük (a töltet mennyiségének a jármű kézikönyvében lehet utána nézni).
6. Csatlakoztassa az olajleszívó szivattyút az akkumulátorhoz. **FIGYELJEN A HELYES POLARÍTÁSRA !!!**

- (a fekete csipesz a mínusz pólushoz, a vörös pedig a plusz pólushoz csatlakozik).
7. A szivattyút bekapcsolni (4), és leszívni.
 8. A leszívási folyamat végén kapcsolja ki a szivattyút. Sohase hagyja a szivattyút „szárazra futni“.
 9. Töltsön be a gépjármű gyártójának megfelelő friss motorolajat a járműbe. Ezután ellenőrizze az olaj mérőpálcával az olajsíntet.

Megjegyzés: A munka befejezése után gondosan tisztítsa meg a szivattyút és a tartozékait és tárolja portól védetten.

Eltávolítás:

Kapcsolati információk

EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal Deutschland
Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0
Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98
internet: www.eal-vertrieb.de E-Mail: info@eal-vertrieb.com



EAL GmbH

Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Germany

Telefon: +49 (0) 202 42 92 83 0
Telefax: +49 (0) 202 42 92 83 20

internet: www.eal-vertrieb.de E-Mail: info@eal-vertrieb.com

© EAL GmbH, 21014, Ma15