


**scala**<sup>®</sup>

SC 350 Mesh ultrahangos inhaláló  
készülék  
aeroszol-terápiához

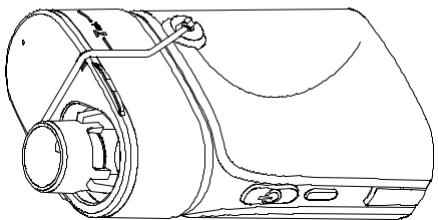

D

C E 0197

Használati útmutató

## Tartalomjegyzék

### **Garanciajegy (a reklamációhoz mellékelje)**

Oldal	
Bevezetés.....	3
Az SC 350 készülék különleges tulajdonságai .....	3
Rendelítés .....	3
Biztonsági tudnivalók .....	4
Mikrobakteriális szennyeződés .....	4
Kölcsönhatások .....	5
Készülékkimentetés/a szállítás terjedelme .....	5
A készülék használatba vétele .....	6
Tudnivalók a helyes inhalásról .....	7
• Milyen légzőszervi betegségekre? .....	8
• Hogyan kell helyesen inhalálni? .....	
• Mit kell figyelembe venni inhaláskor? .....	
Az inhalációs terápia előnyei .....	9
Tisztítás és fertőtlenítés .....	10
Hibás működés és kijavítása .....	11
A LED-jelzőfény .....	11
Műszaki adatok .....	12
Szabványok .....	13
Tudnivalók az eltávoltításról .....	14
Vevőszolgálat .....	14
Garancia .....	15

Tiszttelt Vásárlónk!  
Termékeink szigorú minőségi ellenőrzésen mennek át. Ha a készülék még minden nem működik megfelelően, vegye fel a kapcsolatot a használati útmutatóban megadott ügyfélszolgálati címünkkel. Telefonon is szívesen segítünk Önnek a kezelési útmutatóban megadott ügyfélszolgálati telefonszámon. A szavatossági igények érvényesítésére - az Ön törvényes jogainak korlátozása nélkül - a következők vonatkoznak:

1. Garanciális igényt csak a vásárlástól számított legfeljebb 2 éven belül érvényesíthet. Garanciális szolgáltatásunk az anyag- és gyártási hibák javítására vagy a készülék cseréjére korlátosodik.
2. A szavatossági igényeket a felismérést követően haladéktalanul be kell nyújtani. A jótállási idő lejárta után a jótállási igények érvényesítése kizárt, kivéve, ha a jótállási igényeket a jótállási idő lejárat követő 2 héten belül nyújtanak be.
3. Küldje el a hibás készüléket a garanciajeggyel és a pénztári blokkal együtt, a postakötség megfizetésével az ügyfélszolgálati címre.



### Tudnivalók a készülék eltávolításával kapcsolatban:



A szakszerű eltávolítás céljából adjon le az elhasználtot készüléket az elektronikus hulladékok helyi gyűjtőhelyén.  
Az elektromos készülékek a bennük lévő alkotórészek vagy maradványok miatt veszélyt jelenthetnek a környezetre. A termék fogyaszató általi helytelen eltávolítása a 2002/96/EK irányelvben előírt közösségi szankciókat vonhatja maga után.

AZ elemeket szakszerűen kell eltávolítani. Erré a célra az elemeket forgalmazó szaküzletekben, vagy a kommunális gyűjtőhelyeken rendszeresített gyűjtőládák állnak rendelkezésre.

### Jelmagyarázat

	<b>Hersteller</b>
	CE-Zeichen der Benannten Stelle (TÜV Rheinland)
	<b>Europa-Repräsentant</b>
	<b>Anwendungsteil Type BF</b>
	<b>Entsorgungshinweise</b>
	Herstellungzeitraum Monat/Jahr 09/14
	<b>Gebrauchsanweisung lesen!</b>
	<b>Vor Nässe schützen</b>

### Bevezetés

A SCALA Electronic GmbH köszön, hogy megvásárolta a

SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátor. A készülék a piacra jelenleg elérhető legfejlettebb aeroszolterápiás technológiával rendelkezik. Mielőtt elösször használná a készüléket, feltétlenül olvassa el a használati útmutatót, az utasításokat. Ez az egyetlen módja annak, hogy a készülék hosszú időn keresztül az Ön teljes megelégedésére működjön. Tárolja úgy a használati útmutatót, hogy szükség esetén kezni legyen.

Ha bármilyen kérdése van, az ügyfélszolgálat (tel. 03329 604315) szívesen rendelkezésére áll.

### A SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátor különleges tulajdonságai

A készülék zájában működik. A SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátor bármely helyzetben működtethető. A készülék a gyógyszer szinte teljesen elporlasztja. Vagyis a gyógyszer pohár szinte maradék nélkül kiürül.

A készülék csak sóoldatok porlasztására alkalmas.

**FIGYELEM:** Ha a készüléket 3 év alatti gyermeknél kívánja használni, feltétlenül kérdezze meg orvosát, hogy a gyógyszerek egyáltalán, és minden gyógyszerek (sooldatok) alkalmazhatók.

Módosítva

2015/01/12

### Rendeltetés

- A SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátor hatékony inhalációs rendszer a gyógyszeres aeroszolok használatához az alsó és felső légtúti betegségek esetén.

- A készülék nem alkalmás tisztán olajos, por alakú vagy szilárd gyógyszerekhez!

**FIGYELEM:** A SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátor csak sóoldatok porlasztására alkalmas. Az illóolajokat tartalmazó oldatok nem porlaszthatók, és eltömítik a MESH készülék Miro-szitátját.

- Amegfelelő fotyékony gyógyszer használatához mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával vagy gyógyszerészével (a sóoldatra hivatkoza).

### Biztonsági tudnivalók:

- A készülék első használata előtt feltétlenül olvassa el a használati útmutatóját.
- Ezt a készüléket kizárolag folyékony gyógyszerek porlasztására (aeroszoterápia) terveztek. minden más felhasználás veszélyesnek és nem megengedhetőnek minősül. A készülék nem használható olyan narkotikum-keverékkel együtt, amelyek levegővel/oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal gyúlékonyak.
- Első használat előtt tisztítsa meg a tartozékokat. minden egyes használat után tisztítsa meg a tartozékokat.
- minden egyes használat előtt ellenőrizze a készülék vagy a tartozékok mechanikai sérülését.

### Szabványhivatkozások

A készüléket az orvostechnikai eszközök rövidítése: 1993. június 14-i 93/42/EK tanácsi irányelvvel összhangban tanúsítottuk, és IIa. osztályú orvostechnikai eszköznek minősítették. A SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátor az EN 60601-1 és EN 60601-1-2:2007 európai biztonsági szabványoknak megfelelően tesztelték és tanúsították.

Az elektromágneses összeférhetőséggel (EMC) kapcsolatos információk: A készülék megfelel egyéb uniós szabványoknak is:

- EN 15223-1:2013-02,
- EN ISO 10993-1:2009+AC:2010,
- EN ISO 10993-5,
- EN ISO 10993-10,
- EN ISO 13485:2012+AC:2012,
- EN 13544-1:2007+A1:2009 Part 1.

#### Az alapegység LED-jelzőfénye

a LED színe	a hiba leírása
piros	A gyógyszeres pohár helytelenül van összeszerelve vagy lazán van a felrakva az alapegységre, vagy az elemek kimerültek.
zöld villanog	A további működéshez az elemeket le kell cserélni.
zöld	Hibamentes használat

#### Műszaki adatok:

Tápfeszültség: 3 V (2 db LR6 alkáli elem).

Elemelek teljesítményfelvétel: 1,0 watt  
kb. 3 óra folyamatos használat esetén

Frekvencia: 190 kHz  
Zajszint (1 méter távolságban)

max 35 dB (A)  
5°C - 40°C, 15% - 93% RH (rel. páratartalom)  
0°C - 50°C, 15% - 93% RH

Üzemeltetők: Tárolási feltételek:

Minimális/maximális töltési mennyiségek:

Porlasztási sebesség:

Technikai okokból nem porlasztható gyógyszermadarék:

Aeroszol-mérést\*:

maximum 3,5 µm-rei (kb. 25%)  
kb. 218 gramm (elem nélkül)

Súly:


\* Ezek az adatok átlagértékek, és 0,9%-os fiziológiai oldatra vonatkoznak.

- Védje a készüléket és a tartozékokat a túlzott hőtől.
- Tisztításkor ne merítse a készüléket vizbe vagy más tisztítófolyadékba. Nem védekk a folyadékok behatótársa ellen.
- Ne használja a készüléket alvás közben.
- A készüléket gyermekkel és fogyatékkal elő személyek csak felügyelet mellett használhatják.
- Mindig kövesse orvosa utasításait.
- Csak az orvos által felírt vagy a gyógyszerész által ajánlott sóoldatot használja az aeroszolos terápiához.
- Ne lépje túl a portaszű maximális töltési mennyiséget (7 ml / 7 cm<sup>3</sup>).
- Mindig csak alkáli elemeket használjon (2 db LR6).

#### Mikrobakterialis szennyeződés:


- Mivel a házi használat során a szárazszárazlékos fertőtlenítés gyakran nem lehetséges, nagyon ajánljuk csak a saját személyes tartozékaiknak a használatát. További megrendelés az ügyfélszolgálaton adható le (lásd a 14. oldalt).
- Kölcsönhatások:** A szerrrel érintkező tartozékokat a gyógyszerek széles skálájával teszteljük. Tekintettel azonban a gyógyszerek nagy számára és folyamatos fejlesztéseire, nem lehet minden kölcsönhatást kizární. Javasoljuk, hogy a felbontott gyógyszert minél hamarabb használja fel, és ne tartsa a gyógyszereket pohárban.

Készülékismertetés/a szállítás terjedelme:

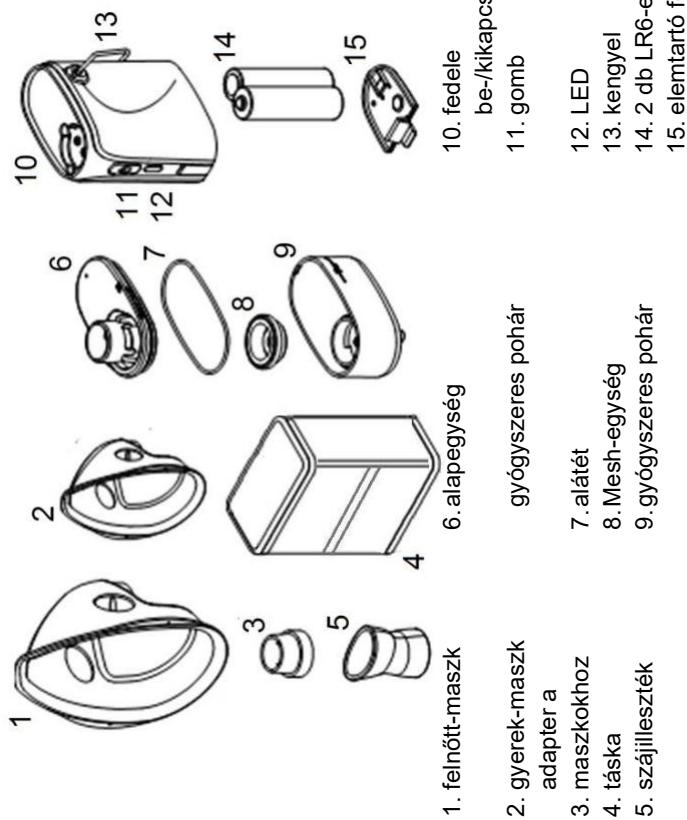

Hibás működés és kijavítása:

A hiba megjelenése	A hiba leírása	A hiba elhárítása
A készülék nem kapcsolódik be.	Nincs berakva elem vagy kimerülték	Rakjon be elemeket, ill. cserélje ki őket.
Nem jön létre aeroszolök	Egyéb	Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgállal.
Kimerülték az elemek	Nincs betöltye gyógyszer	Töltsön be gyógyszert
A gyógyszer illóolaját tartalmaz	Túl kevés gyógyszer van a gyógyszeres pohárban	Töltsön be gyógyszert
Folyadék a Mesh-egységen (ezüst tárcsa a gyógyszeres pohár kiömlőcsökkában)	Cserélje ki az elemeket	Cserélje ki a gyógyszert, a gyógyszeres pohár összes komponensét tisztítsa ki, és töltön be alkalmass gyógyszert
Egyéb		A folyadékot ovatosan ítassa fel egy papírzsebkendővel vagy konyharuhával

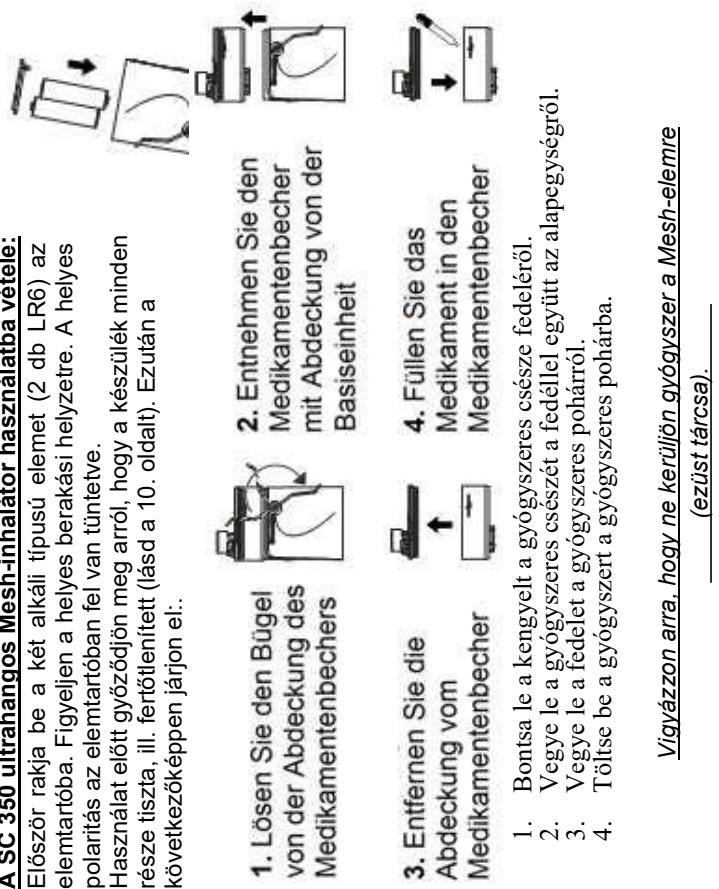

#### Az összes tartozék tisztítása, fertőtlenítése és szárítása:

Az első használat előtt és minden használat után feltétlenül tisztítsa meg a teljes gyógyszeres csészét és a használt tartozékokat.

#### A gyógyszeres dohány tisztítása:

Válassza szét a gyógyszeres csésze egyes részeit (fedél, alátét, Mesh-egység és gyógyszeres csésze - lásd a 6. oldal ábráját, 6.-9. alkatrész), 9) és mosza el az alkatrészeket meleg csapvízben (kb. 40°C), egy a kereskedelmi forgalomban kapható mosogatószerekkel.

#### Fizetem:

#### A Mesh-egység érzékeny. Ne érintse meg!

Majd alaposan öblítse le a megtisztított alkatrészeket ugyancsak kb. 40°C-os csapvízben. A maradék vizet rázással távolítsa el. A megtisztított alkatrészeket hagyja megszárudni a levegőn egy konyharuhán vagy hasonlón. Ezután raka össze ismét a gyógyszeres csészét.

#### A tartozékok tisztítása:

A tartozékokat ugyanúgy tisztítsa, mint a gyógyszeres pohár részeit.

#### Fertőtlenítés

A fertőtlenítéshez alkoholos párnákat ajánljunk, amelyeket bármelyik gyógyszertárban beszerezhet. Használja őket a tartozékok, valamint a készülék és a gyógyszeres pohár felületének az alapos letörléséhez.

Ha több személy használja ugyanazt a készüléket, higiéniai okokból minden felhasználónak saját tartozékokat kell rendelheti meg (lásd a 14. oldalt).

#### A SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátor használatba vételére:

Először rakja be a két alkali típusú elemet (2 db LR6) az elemtárból. Figyelem! A helyes berakási helyzetre. A helyes polaritás az elemtárból fel van tüntetve. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék minden része tiszta, ill. fertőtlenített (lásd a 10. oldalt). Ezután a következőképpen járjon el:

#### 1. Lösen Sie den Bügel von der Abdeckung des Medikamentenbechers

#### 3. Entfernen Sie die Abdeckung vom Medikamentenbecher

#### 2. Entnehmen Sie den Medikamentenbecher mit Abdeckung von der Basiseinheit

#### 4. Füllen Sie das Medikament in den Medikamentenbecher

1. Bontsa le a kengyelt a gyógyszeres csésze fedeléről.
2. Vegye le a gyógyszeres csészét a fedéllel együtt az alapegyésgről.
3. Vegye le a fedeler a gyógyszeres poharról.
4. Töltsé be a gyógyszert a gyógyszeres pohárba.

Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön gyógyszer a Mesh-elemre (ezüst tárcsára).

Ezután rakja vissza a gyógyszeres pohár fedelét a pohárra, majd rakja fel azt az alapegségre. Ezután rögzítse a gyógyszeres csészét a kengyellel, a fedéllel együtt, az alapegségre. Kapcsolja be a készüléket a be/kikapcsoló gomb megnymomásával.

#### Tudnivalók a helyes inhalálásról:

Miután megismerkedett a készülék működésével, elkezdheti az inhalációt. Az inhaláláshoz a legjobb testhelyzet az ülés. Az SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátorral fekvő helyzetben is lehetséges az inhalálás. Inhalálás közben egyenletesen lélegezzen. Az inhalási kellemesnek kell éreznie. Ellenkező esetben mindenképpen forduljon orvosához. Egy alkalmazás időtartama nem haladhatja meg a 10-12 percet.

#### Mely légzőszervi betegségeknél lehet hatékony segítség az inhalálás?

A légzőszervi megbetegedések nincsak fejnőttkorban, hanem egyre gyakrabban már gyerekkorban is előfordulnak. Az inhalációs készülékeket ezért nemcsak krónikus betegségek, például asztma, hörghurut vagy allergia esetén használják, hanem például a dohányosok köhögésének vagy a munkahelyi légszennyezésnek a kezelésére is. Az inhalálás csökkentheti a köhögési ingeret, megfázás esetén segíthet újra kinyitni az orrot, és kitisztíthatja a légitakat. Az inhalálás jótékony, enyhítő hatással van a pollen- és porallergiára.

#### Hogyan kell helyesen inhalálni?

A megfelelő gyógyszer kiválasztása döntő fontosságú az inhaláció sikere szempontjából. Ezt csak orvosa írhatja fel Önnek. Csak ó írhatja elő a terápiát,

a terápia időtartamát és a megfelelő adagolást. Ha vény nélkül kapható gyógyszereket használ, a gyógyszerész is szívesen segít.

#### Mit kell figyelembe venni az inhaláláskor?

- Hagyjon elég időt az inhalálásra.
- Vegyen fel nyugodt, egynemes ülőhelyzetet.
- A porlasztott gyógyszeret egyenletes lélegzetvétellekkel mélyen lélegezze be a szájába vagy az orrába.
- Ezután tartsa vissza a levegőt 2-3 másodpercig.
- Majd lélegezze ki a levegőt nyugodtan és egyenletesen.
- Addig ismételje ezt a műveletet, amíg a gyógyszer el nem fogy (nem jön ki több gyógyszeres kód), vagy az ajánlott kezelési idő (10-12 perc) le nem telt.

A legjobb, ha ezt a légzésttechnikát begyakorolja.

#### Az inhalációs terápia előnyei:

Az SC 350 ultrahangos Mesh-inhalátor a sóoldatokat finoman elporlasztja. Ügynevezett aeroszol képződik (az aeroszolcseppek kb. 80%-a 1-5 µm méretű). Az ilyen méretű cseppek képesek mélyen behatolni a felső és alsó légtutakba, és így célzottan juttatják célbba a hatóanyagokat. Ez teszi az inhalaciós terápiát hatékonyá és eredményessé. Az alacsony hatóanyag-felhasználás, a helyi alkalmazás és a jó tolerálhatóság csak néhány az inhalációs terápia számos előnye közül.