

# ACE AF-33

Használati útmutató




# ACE AF-33

Használati útmutató

## Az egyes részegységek megnevezése:

### AZ ELŐLAPON

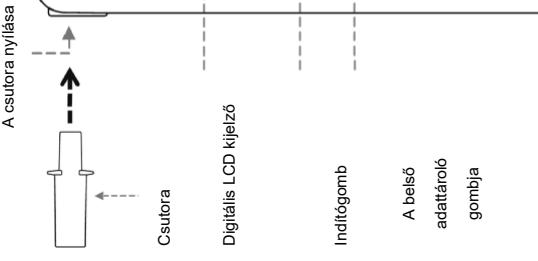

#### Szerzői felelősségi:

Az ebben az anyában foglalt információk lelkismérletesen és helyességek feltételézésre mellett tettek összeállítva. Ugyanakkor a szerző nem vállal felelősséget a készülék használataért - akármilyen módon és formában valósuljon az is meg -, valamint az ebből fakadó következményekért. A szerző nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban foglalt információk alkalmazására során keletkezett törököröki fakadó költségekért és kiadásokért. Jelen információk külön értesítés nélküli módosításának jogát fenntartva.

#### Rövid ismertetés:

Az ACE AF-33 egy elektrokémiai érzékelővel ellátott, jó minőségű és felhasználóbarát digitális alkoholmérő. A kiképzett levegőben méri az alkohol koncentrációját és ez alapján kiszámítja a verifikátori szintet. On kalibrációra beküldheti ez az alkoholmérőt az ACE Technik gyártócégek. Az alkoholmérőt két gombbal lehet kezeli, a légréteszték elvégzéséhez külön felhelyezhető csutorára van szükseg. A kapott mérési eredmények mindenkoruk 1:1 lemenetről állapothatók (pl. kijelzőn látható 0,36 = 0,36 ezretek).

#### Szállítás tartalma:


- elektrokémiai alkoholmérő ACE AF-33
- 6 csutora
- 2 db AAA elem (1,5 V)
- puha táska
- Használati útmutató

#### Bevezetés

Kérjük Önnek, hogy az általunk gyártott, ACE AF-33 típusú alkoholmérő mellett döntött. Ez a készülék az ACE I. pontossági osztályba tartozó teszt eredményeit állít el. Ez +/- 0,05 ezretek mérési pontatlanságát jelenti. Ez a készülék csak a használati útmutató utasításaival összhangban szabad alkalmazni.

**Az egyes részegységek megnevezése:**

A KÉSZÜLÉK HÁTOLDALÁN

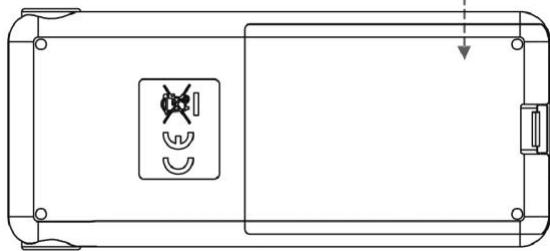

Ön így kaphat egy  
meglehetősen pontos  
eredményt:

- a) Az utolsó körty alkoholtól után legalább 15 percig várjon az alkoholtesztet.  
Ezen idő alatt ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.
- b) Ne nyissa fel a készülékházat.
- c) Ne tartoja az ACE AF-33 készüléket túl hideg vagy túl meleg.
- d) Az ACE AF-33 készüléket tárolja a gyereknek számára nem hozzáférhető helyen.
- e) Hosszabb tárolást követően először egy hármas „bejáratási tesztet” végezze el és csak ezután indítsa el a valódi alkoholtesztet.
- f) Ne echezze le a ACE AF-33 készüléket.
- g) Az elem lemaradt üzemel után azonnal cseréljen elemet. A csökkenő kapacitású elem hibás szeményhez vezet.
- h) Ne vegyezzé a leszűrőt hargos (a hanghullámok zavarják az érzékelést).
- i) Ha a teszt eredménye 1,00 ezrelnél vagy attól több van, akkor hagyjon az érzékelőt hosszabb pihenőidőt. Ilyenkor legalább három percből váron a következő vizsgálatra.
- j) Ne vegyezen tesztet negyon hideg, nagyon meleg vagy nem szellőzetett, füstös helyiségeben.
- k) Úgy tárolja az ACE AF-33 készüléket, hogy közben ne kerülhessen bele por vagy folyadék.
- l) Ne túlságosan erősen töljön a részükébe, különben tonkrémhez az erzékelője (ez különösen arra vonatkozik, amikor a fülással együtt nyál is kerül a készülékre).

**Előkészülétek a tesztre:**

1. Rakja be a 2 db AAA elemet az elemtartróba. Ehhez húzza el a készülék hátloldalán levő elemtartró fedelét és csavatosan helyezze be a 2 db (1,5V, alkali típusú) AAA elemet. Ügyeljen közben a helyes polaritásra (+/-).
2. Dugjon be egy csutorát az erre a célra kialakított oldalsó nyílásba. Győződjön meg róla, hogy a csutora pontosan a helyére került. Minden tesztelésre kerülő személynél új csutorát használjon.

Az elemtartró fedele

### Az ACE Technik ajánlása:

Minden egyes vizsgálandó személy kapjon új csutorát! Az ACE Instruments nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek egy csutora többszöri (váll embertől és mérésnél) használatából fakadtak.

Ön csak a higiénikusan és egysével csomagolt ACE csutorát használja. Az ACE AF-33 ieszkeszülök a vízszintet közelük is és belüli is kapcsolatba kerül az emberi test általi kiválasztott anyagokkal (izzadás, nyál, vér stb.). Használjon vedődeszírt, amikor a használt csutorát leveszi a kézszűkükről, főleg akkor, ha a teszter ismerrélenek végezik. Az ACE Technik gyártó cége választékában kaphatók az erre a célra való kesztyűk is.

### 4. Amikor a visszaszámítás a „0” számhoz ér, akkor Ön kettős ípszót fog halani és a kijelző bal szélén 3 vonal jelenik meg. Ezben felül megjelenik a „START” üzenet a kijelzőn. Ehben a pillanatban kezdje el a mintavételt.

### 5. Most kb. 5 mp-ig folyamatosan és egyszeresen fújjon mindaddig, amíg mindenfelül a kettős ípszó. Ha a teszt sikerült, akkor a szeggyelőt vonalakkel kezdenek mozogni a kijelző sarkában (ld. a képet balra).

### 6. Néhány pillanat múlva villogni kezd a kijelző a klílezgett alkoholtartalom becsült értéke.

### 7. A mérés végrehajtása

### 1. Nyomja meg a gombot (a készülék lején) a bekapsoláshoz.

### 2. A kijelzőn megjelenik az eddig elvégezett összes teszt darabszáma.

### 3. A készülék a visszaszámítás során melegszik be. Amikor a számítás közben a „2” szám jelenik meg, akkor vegyen mély lélegzetet.

### Fontos tudnivalók:

### Fontos : Ha Ön evett velamit, alkoholt ivott, vagy elszívott egy cigaretát, akkor legalább 20 percig várjon a mérésssel. A 0,07 % alatti értéket a készülék 0,00 % mérési eredmény formájában ábrázola. Ennek az az oka, hogy alacsony alkoholszint mellett a klílezgett levezetőben egyéb olyan anyagok is lehetnek még, amelyek befolyásolják a légzésteresz eredményére.

### Csaknál az eredeti ACE csutora

### garantálja a mérési eredmény pontosságát

### nyújt 100%-os biztonságot a higiénia megteremtésére

### biztosítja a készülékre vonatkozó teljeskörű garanciat

## Az ACE Technik cég a következőre hívja fel

### a figyelmet:

Nem ha a „biztonságos” tartományba is esik az alkoholos befolyásnak szűrje a teszt végén, akkor sem kaphat semki sem teljesítést arra, hogy alkohol fogysztása után gépkocsit vezessen vagy más olyan tevékenységet végezzen, amelyet egyébként alkoholi hatása alatt nem ajánlott folytatni.

### Tárolási üzemmód:

Az ACE AF-33 készülék max. 10 teszteredményt tud eltárolni a hozzájártozó mérési idővel együtt (mindegy az utolsó 10 teszt kerül tárolásra).  
A belső adattároló elölváshoz kb. 2 mp-ig kell nyomva tartani a belső adattároló gombját, amíg a visszaüzemelés folyik (ld. ez a pontot: 3. A mérés végrehajtása!). Elkor először megjelenik a mérési idő és ezután az utoljára elvégzett mérés eredménye. A mérési idő 3. fele minden ábrázolható (ld. lentebb). A következő mérési idő és a hozzájártozó mérési eredmény elhivatalozásához egyszer nyomja meg röviden a belső adattároló gombját.

### A mérési idő kijelzésénnek 3-féle módja:

1. A mérési idő hosszanak kijelzése max. 600 eltelt percig leírásleges (a kijelzőn az „elapsed time” látható).

Például az 1 percnel ezelőtt végzett mérési ideje = -001, a 23 percnel ezelőtti mérésé = -023, az 523 percnel ezelőtti mérésé = -523.

2. Amikor a mérési idő hossza több mint 601 perc, akkor ez a készülék mat 191 tudja ábrázolni a kijelzőn: az első nap „d000” lesz. Például a 601 perc és 1 nap között időtartamú mérési idejének ábrázolása: „d000”.


3. Az 1 nap és 998 nap közti hosszúságú mérés ábrázolása: „d+ elapsed days” (d+ az előző napok száma). Példáulaz 1 napossal ezelőtt végzett mérési ideje = d001, a 23 nappal ezelőtti = d023, az 523 nappal ezelőtti = d523.

Az ACE AF-33 készülék max. 10 mérési idő és mérési eredményt tud megjeleníteni. Amikor már elvégeztek a 11. mérést is és el kell menteni ennek az eredményét és a hozzájártozó mérési időt, akkor a készülék előbb automatikusan törli a legrégebbi dátumnú mérési eredményt, míg annak a helyére menti az új mérés adatait.

műveletek. A változatás előzetes értesítés nélkül, a használati szabályokat követően is megjelenhet, ugyanakkor ez nem szolgálhat alapot reklámációra, a termék visszavételére vagy árnyelvben. Ilyen esetben a felhasználó feladata, hogy az ACE AF-33 részükön használata során felismereje a használati útmutatóban ismertetett és a tényleges kezelési közösségi elteréseket, majd ezek alapján megfelelően reagáljon.

törökére is teheti azt. Tilos a lemerült/használt elemeket a háztartási szemetetőbe dobni. A lemerült/használt elemek olyan káros anyagokat tartalmaznak, amelyek ártalmassak lehetnek az egészségre és a környezetre is. Adjja le a lemerült/használt elemeket/akkumulátort a Kereskedőnél vagy a környezetvédelmi szolgálatnak. Ezek leadása higiénés és a törvény ellenimben kötelező. Csak kisitott elemeket dobjon a kihelyezett gyűjtőtárolóba, ha lútmeléme van, akkor előbb szigetelje a pöbluszt ragasztószállaggal. Az elemcserehez húzza le az elemtártó fedelét a készülékről, és cserélje ki a lemerült elemeket újakra. Ekozben ügyeljen a helyes polaritásra: az elem negatív polusa az elemtártóban lévő rugóhoz kerüljön. Tölt a vissza az elemtártó fedelére a házra így, hogy bekattanjon. minden használt elemet és akkut újra hasznosítsanak. Ezekből illy módon olyan értékes nyersanyagokat lehet kiüríeni, mint a vas, a horgany vagy a nikkel. A használt elemek kijáráshoznossássá a világ leggyorsabb környezetvédelmi tevékenysége.

A szeméttároló edényen látható jelölés jelentése: tilos a használt elemeket és akkukat a háztartási szemetetőbe dobni. A szeméttároló edény alatti jelzések azt jelzik, hogy:

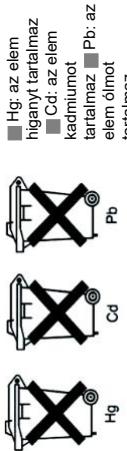

**Kalibrálás**  
ACE ájánlása szerint a készülékbe épített érzékelő kalibrálását hozzávetőleg 12 havonta, ill. kb. 500 mérést követően kell elvégezni. Az újratállítás nem kötelező az ACE AF-33-ba épített érzékelő pontossága kalibrálás nélkül is tökéletesen működik. „Alkomat Kalibrárservice” meglégyezzei küldje be a készüléket a céghoz számláján lévő címe. Ajánljuk, hogy a küldemény csomagkötéssel kerüljön feladásra. Ilymondan a csomag elvezetése esetén a feladóvezető eljárásban lehetséges nyílik a keszessényomozás megnedvítésére. A készülék teljesítésének eredményeként esetleg módosultanak a fentebb ismertetett

## jelentőség/probléma

## Kijelző

## jelentőség/probléma megoldás

Az elemek teljesen lele vannak.  
Az elemek minden üresek - a készülék ist még használható, de az elemeket tövüdésen újakra kell cserélni.



A készüléket már nem lehet használni, mert az elemek teljesen üresek - kerüljük, azonnal cseréljen elemet.



Ármenyiben Ön "Flow"-t lát a kijelzőn, az azt jelenti, hogy a légszíni minta nem vonul elég erős a méréshez. Nyoma meg az indítogombot és várja meg a visszaszámítást, majd indítsan el egy újabb mérési kísérletet.



Ármenyiben a visszaszámítást követő 30 mp-en belül nem kezdődik el a légzésteszт, aikor "Out" jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az indítogombot és varja meg a visszaszámítást, majd indítsan el egy újabb mérési kísérletet.



A készülék üzemi hőmérséklete jelenleg nem abban a hőmérsékleti tartományban van, amelyik a készülék használatához szükséges lenne. Akkor indítsan egy újabb mérési kísérletet, amikor a készülék már elérte az üzemi hőmérsékletet.



Ez a hibáüzenet „A mérés véghajtása“ 5. pontja szerint jelenik meg és azt jelenti, hogy a befüves során túl sok nyál került az érzékelőre. Vájón kb. 20 percet és ismételje meg a mérési kísérletet.

Amikor az összes elvégzett tesztek száma eléri az 500-at, akkor elérkezik az újra kalibrálás idje. Ez segít megrinjni a készülétmérési pontosságát.

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a legutóbbi kalibrálás óta az ACE AF-33-at több mint 305 napon keresztül használták. Kündje be a készüléket kalibrálásra az ACE-hoz.

Ez az üzenet a kijelzőn a következő kalibrálásig fenntaradó napok számára mutatja. Minél is tömegelik a „CAL“-be két különböző készülék kalibrálásra az ACE-hoz.

## Garancia és szavatosság:

Műszaki adatok	
A BAK adatai	0,07 ~ 5,00 % (fix alapbállítás), 0,07 %, alatt a mérési eredmény 0,00 %, formájában lesz kijelzve +/- 0,05 % az átlábbi referencia érték esetén:
Pontosság	0,5‰
Felmelegedési idő:	15 mp - max. 2 perc között
Reakcióidő:	12 mp-en belül
Érzékelő:	elektrokémiai érzékelő
Áramellátás	2 db AAA alkáli elem (1,5 V)
Az elem kapacitása	kb. 1.000 teszt
A készülék méretei	47 mm x 108 mm x 17 mm (Hó x Ma x Mé)
Súly:	kb. 85 g (az elemekkel együtt)
Kalibrálás	hozzávetőleg 12 havonta, ill.
Üzemi hőmérséklet	kb. 500 mérést követően 5-40°C
A raktár hőmérséklete	0-50°C

**Jótállás**  
Az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH a vásárlás időpontjától számítva két év garanciát valáll anyaghibák és megmunkálási hiányosságok esetén arra a készülékre, amelyhez a jelen garancia- és szavatossági nyilatkozat mellékelt van, továbbá egy évi garanciat az érzékelőre. Ez a garancia az elektronikára, valamint a készülékrára, továbbá az érzékelőre vonatkozik, kivéve a miniatűrrel leszokozott. Nem vonatkozik a garancia azon alkatrészekre, amelyek helyes működésük során szükségesek tönkrementnek (pl. a biztosítékok). A garancia a leszállítás vagy az elérő használatbavései dátumánál indul (minig a rövidebben időtartam számít), ha csak ez másnap nincsen épp az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH terméke kisérőkmányainban.

## A garancia- és a szavatosság korlátozása:

### 1. A termék korlátozása

A termék korlátozása: Az ACE Handels- és Entwicklungs GmbH elutasít minden további, kinyilvánítottan vagy hallgatósgosan vállalt garanciai igényt, ideértve a plaképeséget és egy adott céira való alkalmasságot. A garancia különösen nem vonatkozik a kalibrálásra. Az érzékelő cseréje után kötelező a kalibrálás. Amennyiben egy készüléknél szükséges van az érzékelő cseréjére és/vagy kalibrálásra, akkor adott esetben a készülék felhasználójára vonatkozik. Ha a felhasználó nem fogadja el az említett kölcsönverzetet, akkor az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH javítja a kalibrációt nekül és megfelelő jelöléssel eláthatja visszaküldi a készüléket a tulajdonosának. Amennyiben a készülék nem felel meg a termékszavatosság követelményeinek, a vevő igénylőfányozatot kap. Ha a felhasználó nem fogadja el az említett kölcsönverzetet, akkor az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH kötelezettsége - az ACE Handels- és Entwicklungs GmbH szabad mérlegegeléstől függően - kiüríti az érintett anuk cseréjére vagy átvásárára, vagy a kifogásolt anuk vételárahárak a visszatérítésre korlátozódik.

### 2. Az alkalmazás korlátozása

Az ACE Handels- és Entwicklungs GmbH egyetlen esetben sem felel az olyan további vagy következményes károkért, mint a veszett nyereség és a használat kiesése, melyek az ezen termékfelelősségi záradék alapján

alkoholteszterrel kapott összes mért érték csak tájékoztató jellegű és jogilag nem kötelező érvényű. Ez a készülék csak az együttesállított használati utasításval összhangban szabad alkalmazni.

eladott termékek értékesítéséből, elbállításából vagy használatából fakadnak, függetlenül attól, hogy ezek igények szerződésekre, hanyagságra vagy más hibás cselekedetre vezethetők vissza.

Az a - bármely kivitelben és elnevezéssel gyártott - részükéből, amelyhez jelen garancia- és szavatossági nyilatkozatot mellékeltetik, nem használható fel, különösen kötelezőlegi érvénytellem nem egy adott személy gépkocsい vezetésére, vagy bizonyos - az alkohol hatása alatti öncselekedetek kivitelezésére való alkalmassága megalapítására.

A garancia kötelező elvételéthez az összes készüléknak a sértület megállapítása céljából végleg gondos átvizsgálása az átvételt követően, a vevő által meghatározott céháról törénő felhasználási területhez igazodó kalibráció elvégzése és a termékek az ACE Handels- és Entwicklungs GmbH által szállított termékkönyumentació utasításának betartása mellett törénő rendelletleszerű használata, üzembehozatala, karbantartása. A szükséges minősítésse nem rendelkező szerező által végzett üzembehozatala vagy karbantartás ugyanúgy a garancia elvészítését vonja maga után, mint a nem engedélyezett kopó-/fogvány anyagok vagy cserealkatrészek felhasználása. Mint az összes műszaki és igényes részük esetében, így az ACE Handels- és Entwicklungs GmbH által nyilvántartott garancia egyik alapvető és kötelező elvételére is az, hogy az adott készülék összes felhasználójára magátérvá tegye a műszaki dokumentácioban ismertetett alkalmazási lehetőségeket, tulajdonsgájokat és lehetséges kereteket.

### 3. A tanacsadás korlátozása

A vevő tanúsítja, hogy saját kizárálogas felelősségere megvisszalita a megvásárolt áruknak az összes felhasználási területen törénő irodabeli alkalmazását és megfelelőséget. A felek kifejezetten megalapodtak abban, hogy az ACE Handels- és Entwicklungs GmbH dílmentesen és a vevő kizárálogas kökkáratra teljesítette az áruk használatára vagy a szolgáltatásokra vonatkozó minden nem műszaki vagy egyéb tanácsadást. Ebből kifolyólag, az járulásokból vagy azok eredményeiből fakadóan nem taru az ACE Handels- und Entwicklungs GmbH-ra semminemű kötelezettség vagy felelősséggel.

### Kérjük, vegye figyelembe:

A véralkohol koncentrációjárak (BAK) pontos szintjét csak a vérvizsgálat után lehet megalapítani. Az ezzel az