




ER300

"Használati útmutató"



DIGITAL EMERGENCY RADIO |

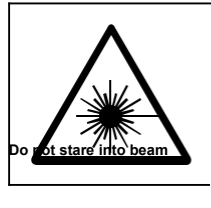

 <p>Do not stare into beam</p>	RADIAZIONE LED
	 <p>Non fissare il fascio Apparecchio Led di Classe 2</p>
	LED RADIATION
	 <p>Class 2 Led Product</p>

ER 300

Outdoor kurbilis rádió digitális kijelzővel

A szállítás tartalma


- Outdoor rádió
- Lítiumion akku, 2000 mAh
- USB kábel


Jellemzők

- 3 lehetséges akkutöltési mód: kézi hajtókar, USB vagy napelem
- Újratölthető lítiumion akkumulátor
- Opcionálisan 6 db ceruzaelemmel is működtethető
- Nagy teljesítményű zseblámpa Cree® LED-ekkel
- SOS morzekód funkció
- Ultrahangos kutyahívó síp
- Külső elektronikus készülékek töltése
- URH/KH rádió
- Digitális óra
- Fejhallgató csatlakozó
- Forgatható teleszkóppantenna
- Nagy, világos LCD háttérvilágítással

Cree® a Cree, Inc. bejegyzett védjegye.


Kezelőelemek és funkciók

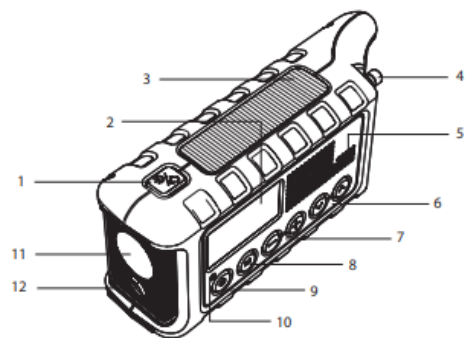

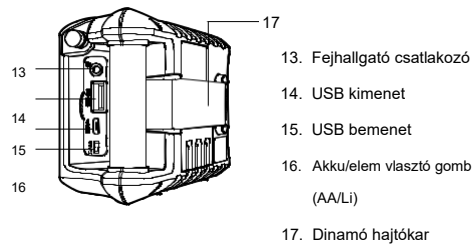

Az ER300 tápellátása

USB töltőkábel

Mielőtt az ER300 készüléket használni tudná, a beépített lítiumion akkut az USB kábel segítségével fel kell tölteni addig, amíg az akkuállapot jelző szimbólum teljes töltést mutat. Az ER300 USB kábellel történő töltéséhez csatlakoztassa az USB töltőkábelt egy USB áramforráshoz, és csatlakoztassa a mikro USB csatlakozót a rádió oldalán található "USB In" aljzatba. Ha a Li-AA kapcsoló "Li" állásban van, és az USB töltőkábel csatlakoztatva van, a töltésjelző világít. Az LCD-n található elem szimbólum az akku töltése közben villog. Ha a lítiumion akku teljesen feltöltődött, az elem szimbólum abbahagyja a villogást és három rovátkát mutat . Kb. 5 és fél óráig tart egy teljesen üres akku USB töltőkábellel történő feltöltése.

Akku

Az egyútszállított újratölthető akku az elemtartó rekeszben található, és a kézi hajtókar (kurbli) elforgatásával, a napelem napfénynek való kitétségével vagy az USB kábel USB áramforráshoz való csatlakoztatásával tölthető. Az akku jellemzői: 3,7 V, 2000 mAh, lítiumion (Li-Ion)

Figyelmeztetés:

- *Csal Midland lítiumion akkut használjon.*

- *Ne próbálja meg alkáli elemeket vagy a használati útmutatóban megadottól eltérő akkukat tölteni. Ennek következményeként ezek kifolyása tönkreteheti a készüléket.*


Dinamóáram

A kézi hajtókar tekerésével töltődik a beépített lítiumion akku. Tekerje a kézi hajtókart ahhoz, hogy a rádió töltődjön. A jelzőlámpa világít addig, amíg a készüléket a kézi hajtókarral tölti. A lítiumion akku töltődése függ a tekerés sebességétől és időtartamától. Az LCD-n található elem szimbólum az akku töltése közben villog. Ha a lítiumion akku teljesen feltöltődött, az elem szimbólum abbahagyja a

villogást és három rovátkát mutat . Egy perc tekerés kb. 9 perces rádió működéshez elég.

Töltés napelemmel

Helyezze el úgy az ER300-at, hogy a napelemet közvetlenül érje a nap. Egy óra töltés a napelemen keresztül optimális napfényviszonyok mellett akár 30 perc rádió üzemidőt eredményez. Az LCD-n található elem szimbólum az akku töltése közben villog. Ha a lítiumion akku teljesen feltöltődött, az elem szimbólum abbahagyja a villogást és három rovátkát mutat.

A  jelzőlámpa világít addig, amíg a készüléket a kézi hajtókarral tölti.

Ceruzaelemes (AA) működtetés

Az ER300 6 db ceruzaelemmel (AA) is működtethető (nem szállítjuk vele). Az ER300 rádió AA ceruzaelemekkel történő működtetéséhez állítsa a választókapcsolót "AA" helyzetbe. Figyelem, ha hosszabb időre elrakja a készüléket, ajánlott kivenni belőle a ceruzaelemeket, nehogy azok kifolyanak és tönkretegyék az ER300-at.

Külső készülékek töltése

A mobiltelefonok és más USB-s készülékek az adott készülék USB kábeljével tölthetők. Csatlakoztassa a töltőkábelt

az „**USB Out**“ feirattal ellátott USB kimenethez, ami az ER300 oldalán található. Ha a rádió be van kapcsolva, automatikusan kikapcsol és átvált a töltés üzemmódba.

Rádió üzemmód

Az ER300 be-/kikapcsolása és egy sáv kiválasztása

A rádió bekapcsolásához nyomja meg a **BAND** gombot. Az AM és FM sáv közötti átváltáshoz nyomja meg ismét a **BAND** gombot.

A rádió kikapcsolásához tartsa lenyomva a **BAND** gombot 2 másodpercig.

A hangerő beállítása

A hangerő beállításához nyomja a VOL gombokat.

Adó beállítása

Nyomja meg a **BAND** gombot az AM és FM sáv közötti átváltáshoz.

Miután kiválasztotta a kívánt modulációs típust, a TUNE UP/DOWN gombokkal kiválaszthatja a kívánt állomást. A legjobb FM-vétel érdekében célszerű az antennát teljesen kihúzni és addig forgatni, amíg a vétel tiszta nem lesz.

Az óra beállítása

Az óra beállításához tartsa lenyomva a **MENU** gombot és válassza ki a TUNE gombok segítségével a 24 vagy 12 órás időformátumot.

Nyomja meg ismét a **MENU** gombot az óra beállításához majd még egyszer a perc beállításához.

 

Opciók a háttérvilágításhoz

Az ER300 3 háttérvilágítási lehetőséggel rendelkezik:


- **OFF:** A háttérvilágítás mindig ki van kapcsolva.
- **ON:** A háttérvilágítás mindig be van kapcsolva.
- **5:** A háttérvilágítás 5 másodpercre bekapcsol, ha egy gombot megnyomnak.

LED-es zseblámpa


Az ER300 két zseblámpa fényerő fokozattal rendelkezik:

- **Gyenge:** Nyomja meg egyszer a  zseblámpa gombot
- **Fényes!** Nyomja meg ismét a  zseblámpa gombot

Zseblámpa SOS morzekóddal



A SOS funkció bekapcsolásához nyomja meg a  zseblámpa gombot háromszor.

A SOS morze kód a következő: 3 x rövid fény, 3 x hosszú fény és 3 x rövid fény.

A SOS funkció kikapcsolásához nyomja meg ismét a  zseblámpa gombot.

Ultrahangos kutyahívó síp

Az ultrahangos kutyahívó síp a kereső- és mentőcsapatokat segítheti személyek keresésénél **vészhelyzetekben**.

Az ultrahangos kutyahívó síp bekapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercig. A  szimbólum megjelenik az LC

kijelző jobb felső sarkában.

Az ultrahangos kutyahívó síp kikapcsolásához nyomja meg a rádió egy tetszőleges gombját.

Fejhallgató csatlakozó

Bármilyen külön kapható fejhallgatót csatlakoztathat (okostelefonhoz való fejhallgatót is), amely 3,5 mm-es sztereo dugóval rendelkezik.

Műszaki adatok

Frekvencia..... 531 – 1629 MHz (MW)/87,5 – 108 MHz (FM)

Áramellátás3,7-es lítiumion akku, 2000 mAh

.....vagy 6 db (AA) ceruzaelem ill. akku

Üzemi hőmérséklet.....-20 ... +55 °C

Ext audio alj..... 3,5 mm-es sztereó

Súly (lítiumion akkuval).....470 g

Méret.....(Sz x Ma x Mé) 192 x 86 x 57 mm

A műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

Figyelem: A dugasztápegységet arra kell használni, hogy a töltőt leválasszuk a hálózatról. Ezért a dugasztápegységnek mindig jól hozzáférhetőnek kell lennie.

A www.midlandeurope.com oldalon információk érhetők el a garanciáról.



Minden olyan terméket, amelynek csomagolásán vagy használati utasításán ez a szimbólum szerepel, nem szabad a normál hulladékgyűjtőbe dobni, hanem külön gyűjtőhelyre kell vinni. Itt az anyagokat tulajdonságaik szerint szétválasztják, és a környezetvédelemhez való hozzájárulás érdekében újrahasznosítják.

Prodotto o importato da:

CTE INTERNATIONAL srl
Via. R. Sevardi 7 42124 Mancasale, Reggio Emilia
- Italia www.midlandeurope.com

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:

CTE INTERNATIONAL srl
Via. R. Sevardi 7 42124 Mancasale, Reggio Emilia - Italy
Read the instructions carefully before installation and use.

Forgalmazó:

ALAN Electronics GmbH
Daimlerstraße 1K - D-63303 Dreieich
Deutschland www.alan-electronics.de

Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.



ALAN COMMUNICATIONS, SA
C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona
España www.midland.es

Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

WWW.MIDLANDEUROPE.COM |

