


**Ipari Ethernet
IE-FCI-D25-FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

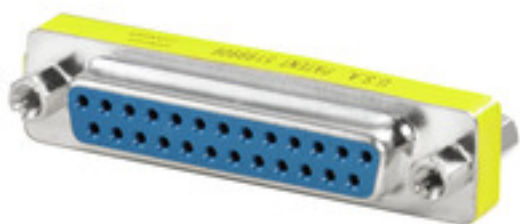

A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Típus	IE-FCI-D25-FF
Rendelési szám	1450880000
Verzió	FrontCom, Jelbetét, D-Sub, 25 pólusú, Aljzat / aljzat
GTIN (EAN)	4050118255645
Menny.	1 Stüek

**Ipari Ethernet
IE-FCI-D25-FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Hossz	53,1 mm	Hossz, inch	2,091 inch
Szélesség	12,5 mm	Szélesség (coll)	0,492 inch
Magasság	17,6 mm	Magasság (coll)	0,693 inch
Nettó tömeg	15 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet, max.	105 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-55 °C
Üzemi hőmérséklet	-55 °C...105 °C		

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Általános adatok

Betét típusa	Jelbetét, D-Sub, 25 pólusú	Védelmi osztály	IP20
--------------	----------------------------	-----------------	------

Szabványok

Tanúsítvány száma (GERMLLOYD)	13866-15	Tanúsítvány száma (UR)	E92202
-------------------------------	----------	------------------------	--------

Villamos tulajdonságok

Szigetelés erőssége	1000 MΩ at 500 V DC	Átmeneti ellenállás	≤ 20 mΩ
Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1 kV _{eff} / 1 perc.		

Besorolások

ETIM 5.0	EC000456	ETIM 6.0	EC001121
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-18-92-17	eClass 8.1	27-18-92-17
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

Jóváhagyások

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	GL_FrontCom
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN
User Documentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

A létrehozás dátuma 2019. július 24. 10:25:40 CEST

A katalógus állapota 19.07.2019 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**Ipari Ethernet
IE-FCI-D25-FF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

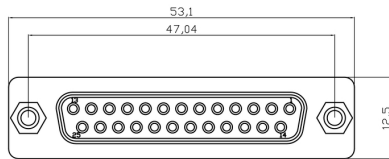Rajzok**Méretrajz****Méretrajz**