

# Használati útmutató

## Aquastop

### SHT 226

Rend. sz.:





## KÖSZÖNJÜK BIZALMÁT!

A termék optimális működésének és teljesítőképességének az állandó biztosítására, és az Ön személyes biztonságának a garantálására kérjük, hogy a készülék felállítása és első használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és mindenekeelőtt tartsa be a biztonsági előírásait.

A használati útmutató a készülék szerves része. Őrizze meg a későbbi használatra!

## A SZÁLLÍTÁS TARTALMA

- 1 db SHT 226 vízjelző készülék úszó kapcsolóval
- 1 használati útmutató

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

### Általános jellemzők

- Mielőtt a készüléket felszerelné és használatba venné, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.
- A készüléket csak képzett szakember szerelheti fel.
- A csomagolási anyagok nem játékok. Tartsa távol a gyerekektől.
- Ne nyissa fel a készüléket, mert az nem tartalmaz a felhasználó által karbantartandó alkatrészeket.

### Környezeti feltételek

A termék minősítéséhez felhasznált szabványok határértékeket rögzítenek le a lakóépületekben, üzlethelyiségekben, kispárban és az iparüzés egyéb területein tervezett használata számára:

- ilyenek a lakóházak, lakások, szobák, ill. üzletek, piacok stb.,
- kispári helyiségek, pl. műhelyek, szolgáltató-központok stb.
- Az összes alkalmazási helyben az a közös, hogy a közüzemi elektromos hálózatra csatlakoznak.

## RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az Aquastop SHT 226 egy a vízszint változás észlelésére (min. 4 cm) alkalmas készülék. Amint az úszókapcsolót a víz aktiválja, egy akusztikus ill. optikai riasztó jelzés kezdődik és a csatlakoztatott készülék kikapcsol.

A készülék más folyadékokhoz is (pl. fűtőolajhoz, dízelhez, növényi olajhoz, kenőolajhoz stb.) használható, amelynek a sűrűsége legalább 0,7g/cm<sup>3</sup> vagy sűrűbb.

A terméket az előbb leírtaktól eltérően használni tilos.

## MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség: 230 V AC (+/-10%) / 50-60 Hz

Teljesítményfelvétel: kb. 0,5 VA

Kapcsolási teljesítmény: 3500 W / 16 A

A közeg sűrűsége: min. 0,7g/cm<sup>3</sup>

Üzemi hőmérséklettartomány: -15 °C / +40 °C

Védettség: IP40

Zűmmer hangnyomása: 80 dB (10 cm távolságban)

Kábelhossz: 4 m


Külső méret (Ma x Sz x Mé): 121x57x38 mm

## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Figyelem! A készüléket tilos a szabadban alkalmazni.

### Az úszókapcsoló szerelése

Az úszókapcsoló felszerelési helyzete határozza meg a vízszint azon magasságát (min. 4 cm), amelynél a csatlakoztatott készüléknek ki kell kapcsolnia (1. ábra).

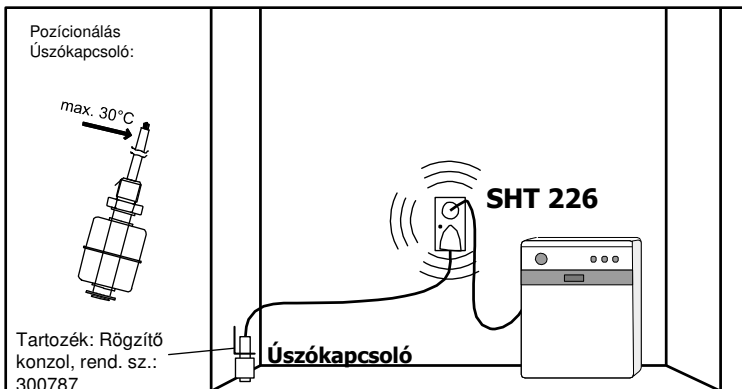

(1. ábra)

## ÜZEMBE HELYZÉS

Dugja be egyszerűen az Aquastop SHT 226 vízjelzőt egy 230 V / 50-60 Hz hálózati dugaszaljba. Csatlakoztassa a mosógép vagy mosogatógép hálózati dugóját az SHT 226 védőérintkezős dugaljába. A hálózati dugó biztosító megakadályozza, hogy a készülék dugót véletlenül kihúzzuk.

A LED-es jelző **zölden világítani** kezd és jelzi, hogy a készülék üzemkész.

## RIASZTÁS

Amint az úszókapcsolót aktiválja a víz, egy akusztikus és optikai riasztó jelzés kezdődik. A LED-es jelző ekkor **piros**. A csatlakoztatott készülék kikapcsol.

A riasztás addig tart, amíg az Aquastop SHT 226 készüléket le nem választják a hálózatról és a víz nem aktiválja tovább az úszókapcsolót.

## Működéspróba

A készülék működéspróbája: Működtesse az úszókapcsoló úszó részét és a riasztás azonnal elkezdődik. A csatlakoztatott készülék kikapcsol.

A riasztás kikapcsol, amint az Aquastop SHT 226-t röviden leválasztja a hálózatról és az úszó kiindulási helyzetbe kerül.



**Biztonsági előírásokat végző el ezt a vizsgálatot**

## TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

Kerülje a nedvesség (freccsenő-és esővíz) rájutását a készülékre, továbbá a közvetlen napsütést. A készüléket egy puha lenvászon kendővel tisztítsa, amelyet erős szennyeződés esetén be lehet nedvesíteni. Ne használjon a tisztításhoz oldószeres tisztítószert.

## ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Az Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG nem vállal felelősséget az olyan sérülésekért és/vagy károkért, amik pl. olyan önálló- vagy következményi károk, ami azért következtek be, mert nem hangzott el riasztás a vízszint változás ellenére.

## Konformitási nyilatkozat

A konformitási nyilatkozat megtalálható internet-boltunkban:

[www.elektrotechnik-schabus.de](http://www.elektrotechnik-schabus.de)

## Jótállás

Az Elektrotechnik Schabus cégtől származó termékére anyaghiba vagy mennyiségi hiány esetén a vásárlás dátumától törvényes szavatosságot vállalunk. Az Elektrotechnik Schabus díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a készüléket az alábbi feltételek esetén:

- A törvényi szavatosságnyújtás esetén a készüléket az alábbi dokumentumokkal együtt kell beküldeni: a hiba leírása, vásárlási bizonylat, továbbá az Ön címe és szállítási adatai (név, telefonszám, utca, házszám, postai irányítószám, város, ország).
- Az Elektrotechnik Schabus számára visszaküldött készülékek kellően legyenek becsomagolva. A szállítási folyamán keletkezett károkért és veszteségért az Elektrotechnik Schabus nem vállal semmiféle felelősséget.
- A készüléket a használati útmutatónak megfelelően kell alkalmazni. Elektrotechnik Schabus nem vállal semmilyen felelősséget a balesetből, helytelen használatból, változtatásokból vagy gondatlanságból származó károkért.
- Elektrotechnik Schabus nem vállal felelősséget a készülék vagy tartozékai használatából származó bármiféle kárért vagy kiadásért.
- A szavatosság nem korlátozza törvényi fogyasztói jogait.

## VISSZAKÜLDÉS

Ha a készülék meghibásodik, hívja ügyfélszolgálatunkat:

+49 (0) 8036/674979-0  
 Fax +49 (0) 8036/674979-79  
 Email: [info@elektrotechnik-schabus.de](mailto:info@elektrotechnik-schabus.de)

Adja meg teljes címét, továbbá a visszaküldés okát. A csomagot ingyen elhozzuk (csak Németországban belül).

Semmi esetre se küldjön nekünk nem bérmentesített csomagot, mert nem vesszük át.

A reklamáció tárgyát nem képező indokolatlan visszaküldést utólag megfizettetjük.

## KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

Az Ön által vásárolt termék előállításához természetes anyagok kitermelésére és felhasználására volt szükség. Adott esetben az egészségre és a környezetre káros anyagokat is tartalmazhat.

Annak elkerülése, hogy ezek az anyagok a környezetbe jussanak, és a természetes anyagokkal való takarékoság érdekében használjon megfelelő gyűjtőrendszereket. Ezeknek a rendszereknek köszönhetően az elhasznált termék anyagait környezetbarát módon lehet újrahasznosítani.

(WEEE-NR.: 91394868)

A terméken lévő áthúzatott papírkosár-szimbólum ezeknek a rendszereknek a használatára emlékezteti Önt.

Ha további információkra van szüksége a gyűjtő- és újrahasznosító rendszerekről, forduljon lakhelye hulladékéltávolításban illetékes hivatalához. Fordulhat hozzánk is további információkért termékeink környezetbarát voltával kapcsolatban.





Elektrotechnik Schabus GmbH & Co. KG

Baierbacher Str. 150

D-83071 Stephanskirchen

TEL +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 0

FAX +49 (0) 80 36 / 67 49 79 - 79

MAIL [info@elektrotechnik-schabus.de](mailto:info@elektrotechnik-schabus.de)

WEB [www.elektrotechnik-schabus.de](http://www.elektrotechnik-schabus.de)