

ⓓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Napelemes kerti fáklya, Mataro

Rend. sz. 1410812 napelemes fáklya, nemesacél (kefélt); rend. sz.

1507013 napelemes fáklya, nemesacél (kefélt) vörösréz színű

Rendeltetészerű használat

A készülék kerti világításra alkalmas. A világítást automatikusan bekapcsolódik sötétségben. A tápáramellátás egy akkun keresztül történik, amelyet nappal a napelemes panel feltölt.

A készülék freccsenő víz ellen védett, és kültéren alkalmazható (IP44).

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a készüléket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnevet és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Napelemes fáklya (beépített NiMH akkuval)
- 2 db acél tartócső
- HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági előírások



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülések vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.


• Figyelem, LED-világítás:

- Ne nézzen bele a LED-fénysugárba!
- Ne nézze közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!

b) Akku


- Az akkumulátor berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.
- Vegye ki az akkumulátort, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt akkumulátor által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült akkumulátorok a bőrrel érintkezve marási sérülést okozhatnak. Ha hibás akkumulátorokat kell kezelni, viseljen védőkesztyűt.
- Az akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az akkumulátorokat ne hagyja szanaszét heverni, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Ne szedje szét az akkumulátorokat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Ne próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni.
Robbanásveszély!

Felszerelés

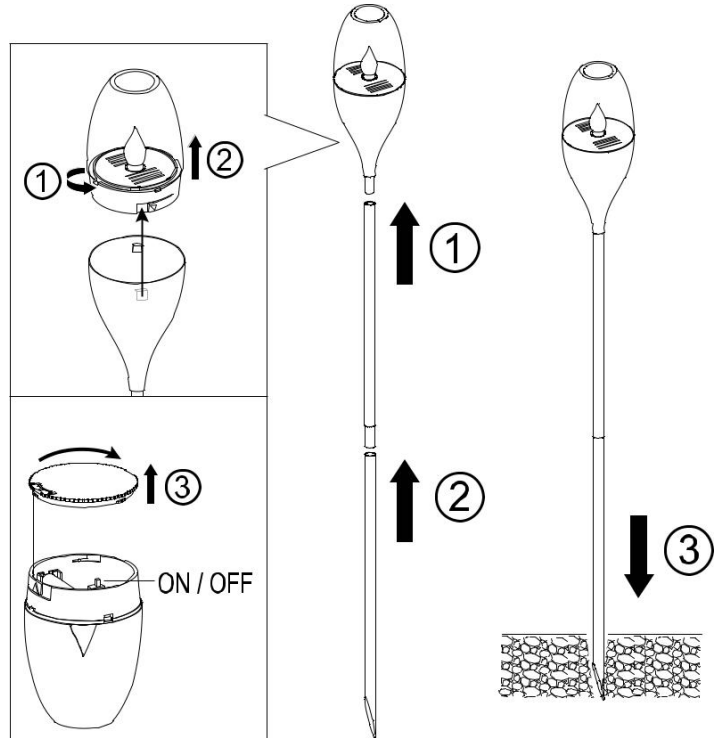

Felállítási hely

- Dugja be a beszúrható tartócsövet sík, elegendően szilárd talajba (pl. gyepes felületbe vagy virágágyásba). Köves alap károsítja a tartócsövet. Győződjön meg arról, hogy a tartócső szilárdan áll a talajban (kb. 25-30 cm mélyen), és nem tud felborulni.
- Ahhoz, hogy az akku kellő mértékben feltöltődjön, a terméket úgy kell elhelyezni, hogy a lámpafej lehetőleg minél hosszabb ideig közvetlen napfényt kapjon. A napelemes panel a lámpafej foglalatában található. Ügyeljen arra, hogy a lámpafej ne legyen lefedve vagy leárnyékolva.

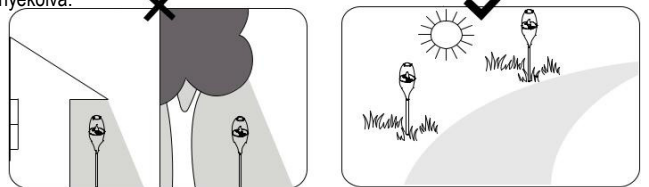

- Ne rakja a készüléket közvetlenül más fényforrás, például udvari vagy utcai lámpa mellé, mert különben a készülék sötétedéskor nem fog automatikusan bekapcsolódní.
- A termék alkalmas kültéri használatra, nem védett területeken is. Ugyanakkor a terméket nem szabad vízben vagy víz alatt működtetni.

Üzembe helyezés

- Az első üzembe helyezés előtt az akkut teljesen fel kell tölteni. A töltés időtartama 8 óra, ha közvetlen napfényt kap.
- Az akku töltéséhez a terméknek bekapcsolva kell lennie. A kapcsolónak a lámpafej alsó oldalán **ON** helyzetben kell lennie.
- Annak elkerülésére, hogy a LED fény aktiválódik, még mielőtt az akku teljesen fel lenne töltve, a készüléket a sötétség beállta előtt ki kell kapcsolni (kapcsoló állás: **OFF**) A következő nap reggelén ismét kapcsolja be, hogy a töltési folyamat folytatódjon.
- Javasoljuk, hogy ezt az eljárást 3 napon keresztül ismétlje meg. Miután az akku teljesen feltöltődött, a készülék tartósan bekapcsolva maradhat.

- Ha a termék be van kapcsolva, a LED fény a sötétség beálltakor (ha a környezeti fényerő <50 lux) automatikusan aktiválódik.
- A fényerő növekedése esetén (ha a környezeti fényerő >80 lux) a LED fény kikapcsolódik.

Fontos tudnivalók

- A készülék teljesítménye az évszaktól függően változik, és függ a ráeső napfény időtartamától és erősségétől is. Ha hosszabb időszakon keresztül nincs megfelelő napsugárzás (mindenelőtt télen), akkor előfordulhat, hogy a akku töltöttségi állapota túl alacsony ahhoz, hogy a világítást hosszabb ideig lehetővé tegye. Az akkumulátor napközben kevesebb energiával töltődik, mint amennyit éjjel a készülék elhasznál.
- Ezáltal kényyszerűen lerövidül a világítás időtartama. Az akku ilyen esetben mélykisülést szenvedhet, és emiatt károsodik. Kapcsolja ki ezért kellő időben a napelemes lámpát (kapcsolóállás: **OFF**).
- Tartsa tisztán a napelemet. A por és piszok csökkenti a napelemek teljesítőképességét, mivel lecsökken az akkumulátor töltőárama.
- Hideg hőmérséklet negatív befolyással van az akku élettartamára (a LED rövidebb ideig világít éjszaka). A hosszú hibamentes működés érdekében ajánlatos a lámpát télen (vagy ha hosszabb időn át nem fogja használni) száraz, meleg helyiségben tartani. Ehhez kapcsolja ki a terméket (kapcsolóállás **OFF**).
- Tárolás előtt ki is veheti az akkumulátort a készülékből, és pl. fel is töltheti egy alkalmas töltőkészülékkel. Az akkumulátor kivételekor vagy cseréjekor vegye figyelembe a jelen útmutató ajánlásait.


Az akkumulátor kivétele/cseréje

→ Cserélje ki az akkumulátort, mielőtt észrevehetően lecsökken a világítás időtartama, bár az akkumulátor nappal kellően feltöltődött.

Pótolja az akkut egy azonos típusú akkuval (lásd a Műszaki adatok-at).

Az akku berakásánál figyeljen a polaritási adatokra az akkutartó belsejében.

Az akku cseréjekor vigyázzon arra, hogy ne kerüljön nedvesség a lámpafej belsejébe.

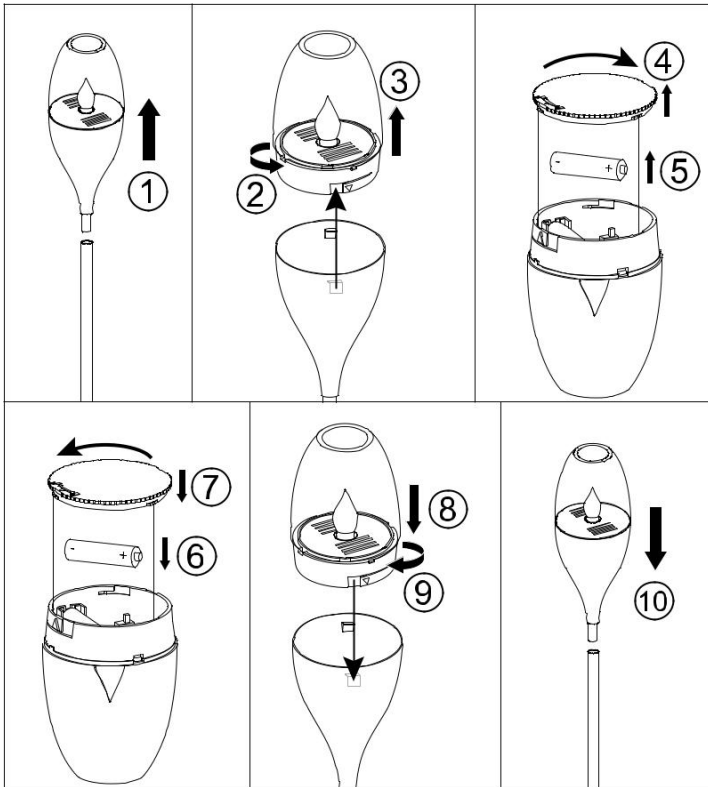

Ápolás és tisztítás

- Ne használjon agresszív tisztítószerrel vagy vegyszeroldatot, mert megtámadhatják a készülékházat, vagy káros hatással lehetnek a működésre.
- Soha ne irányítson vízszugarat (pl. magasnyomású tisztítóét) a lámpára, mivel ezáltal sérülhetnek a tömítések.
- Tisztítás előtt hagyja alaposan lehűlni a készüléket.
- A készülék házának a tisztításához használjon egy tiszta, puha és száraz ruhát. Erősebb szennyeződés esetén langyos vízzel enyhén megnedvesítheti a ruhát.
- Ne nyomja erősen, mert ez karcolási nyomokat hagyhat.
- Rendszeres időközönként távolítsa el a port a napelem modulról, mert az csökkenti a töltőáramot.

Eltávolítás

a) Készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagként tekintendők, nem valók a háztartási szemétkébe. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.



Vegye ki előbb a benne lévő akkumulátort, és elkülönítve távolítsa el.

b) Elemek / akkuk

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos azokat a háztartási szemétkébe kidobni!



A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólumok jelölik, amelyek utalnak a háztartási szemétkébe való eltávolítás tilalmára. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok

Tápellátás.....1 db 1,2 V-os akku (AA, NiMH, 300 mAh)

Fényforrás típus.....LED (max. 0,05 W)

Fényszín.....borostyánszínű

Világítás időtartama..... kb. 8 óra feltöltött akkuval

Napelemes panel.....polikristályos, 2 V, 60 mA

Védettség.....IP44

Üzemelési feltételek.....-20 ... +40°C, 0 – 100 % rel. légnedv.

Tárolási feltételek.....-20 ... +40 °C, 0 – 100 % rel.légnedv.

Méret (Ø x Ma).....8,5 x 112 cm

Súly316 g (Rend. sz. 1410812)

319 g (Rend. sz. 1507013)

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com)

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópia, mikrofilm készítéséhez vagy elektronikus adatfeldolgozó gépen történő regisztráláshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1410812_1507013_V3_0117_02_LS_m_DE

