

Használati útmutató

DENVER VPL-120

Lemezjátszó hordtáskával

Rend. sz.: 1490977, 1413942, 1413943




Olvassa gondosan végig a használati útmutatót a használat előtt és őrizze meg azt a későbbi betekintéshez

Leírás



1. Bepattintós zár
2. Védőborító
3. Adapter – 45 fordulat/perces, közepen kivágott hanglemezek lejátszásához.
4. Hangszedőkar emelő
5. Automatikus állj kapcsoló
6. Sebesség szabályozó - három lehetőség: 33,3, 45, 78 fordulat/perc.
7. LED-es működésjelző
8. Bekapcsoló gomb / hangerőszabályozó
9. Fejhallgató csatlakozó
10. hangszedőkar
11. Hangszóró
12. Tű tartó
13. Fogantyú

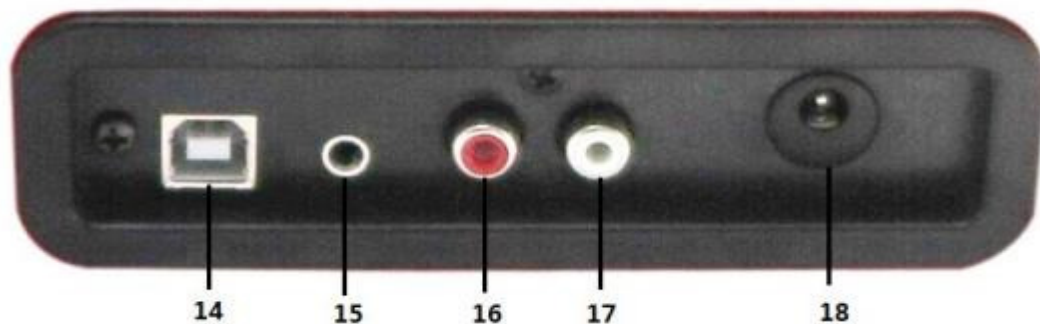

- 14. Számítógép csatlakozó
- 15. AUX bemenet
- 16. Line kimenet R (jobb)
- 17. Line kimenet L (bal)
- 18. Hálózati adapter csatlakozó

Első beállítás

TÁPÁRAMELLÁTÁS

Győződjön meg róla, hogy a háztartása hálózati feszültsége megegyezik a készülék üzemi feszültségével. A készüléke 9 V/DC hálózati adapterrel csatlakoztatható a tápellátásra.

Egy erősítő csatlakoztatása (amennyiben szükséges)

A hangot lejátszhatja a beépített hangszórókon keresztül és igény szerint egy HiFi rendszert is csatlakoztathat. Csatlakoztassa a Line bemenetet a keverőpultjához vagy erősítőjéhez egy RCA kábel segítségével (nem szállítjuk vele).

- Piros dugót csatlakoztassa az R/H csatorna bemenetéhez.**
- Fehér dugót csatlakoztassa az L/H csatorna bemenetéhez.**

Egy felvétel lejátszása

- Helyezze a kívánt hanglemezt a lemezjátszóra. Amennyiben szükséges, tegye fel az adaptert a tengelyre.
- A sebességszabályozóval állítsa be a sebességet 33,3, 45 vagy 78 fordulat/percre.
- Kapcsolja be a készüléket a bekapcsoló gombbal. Ezzel a gombbal lehet beállítani a hangerőt is.
- Oldja ki a hangszedő kar reteszelését.
- Emelje fel óvatosan kézzel a hangszedő kart.
- Helyezze a hangszedő kar tűjét függőlegesen a hanglemez első barázdája fölé. A hanglemez elkezd forogni.
- Helyezze a tűt óvatosan a hanglemezre a lejátszáshoz.
- Egy hanglemez végén a lejátszás automatikusan befejeződik, amennyiben az automatikus állj kapcsoló az EIN (BE) pozícióban van. Ha a kapcsoló az AUS (KI) pozícióban van, a hanglemez addig forog tovább, amíg a hangszedő kart vissza nem vezetik a hangszedő kar tartóba.
- Emelje fel a hangszedő kart lejátszás után és helyezze rá a tartóra.
- Helyezze fel a védősapkát a hangszedő kar tűre és zárja rá a hangszedő kar

reteszelését.


- Válassza le a dugaljnál a tápellátást.

A SZOFTVER TELEPÍTÉSE


- Tegye be a vele szállított CD-t a számítógépe CD meghajtójába, kövesse az utasításokat és a szoftver automatikusan telepítődik:
- Kattintson a „Next-re (Tovább)“.



- Válassza az „I accept (elfogadom)“ opciót és kattintson a „Next-re (tovább)“:

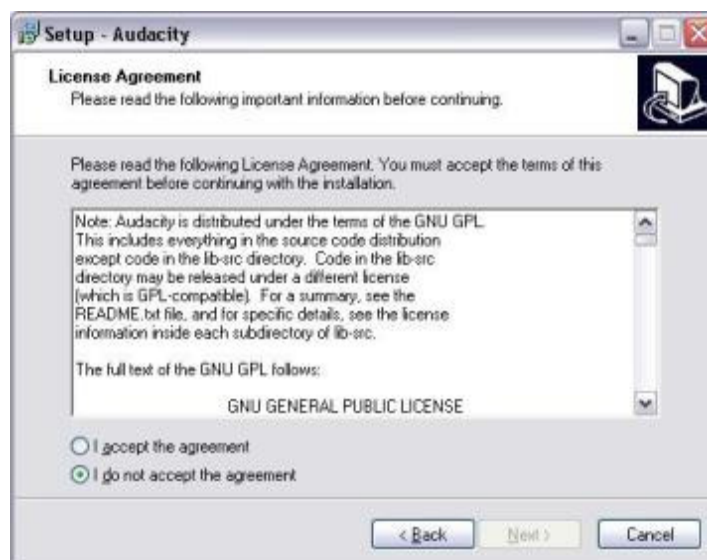

- Kattintson a „Next-re (Tovább)“.

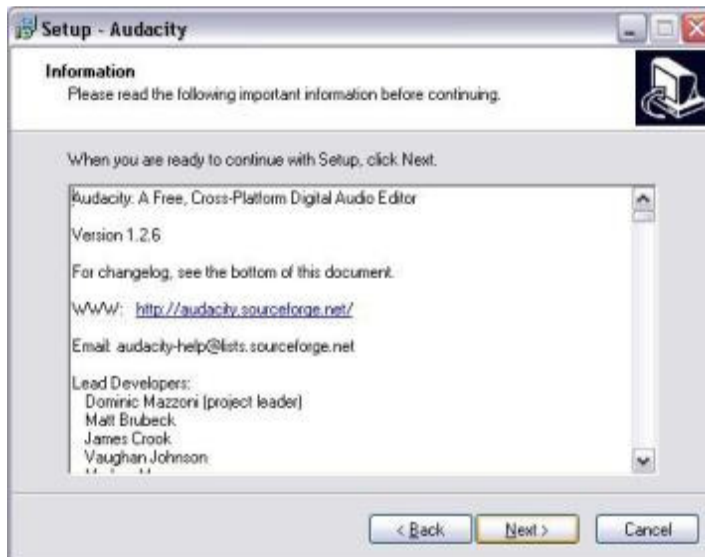

- Itt választhat egy másik telepítési mappát vagy kattintson a „Next-re (tovább)“ (ajánlott):




- Kattintson a folytatáshoz a „Next-re (tovább)“.



- Kattintson a folytatáshoz az „Install-ra (telepítés)”.



- Elkezdődik a szoftver telepítése:

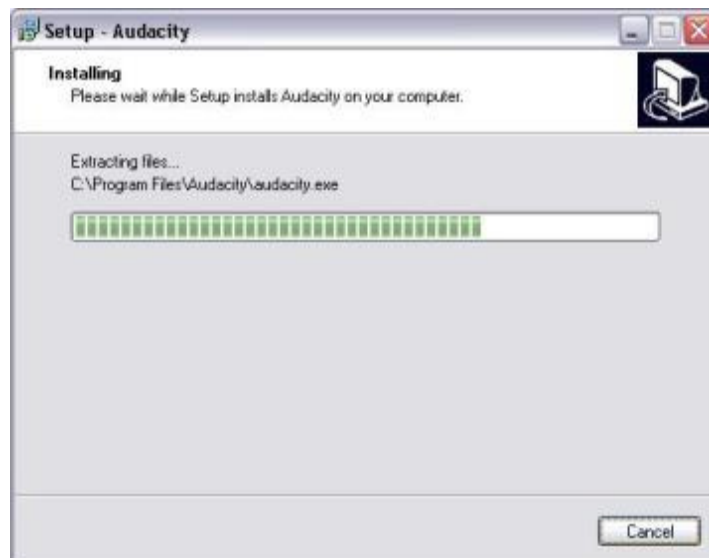


- Kattintson a telepítés befejezéséhez a „Finish-re (befejezés)”:



- Audacity automatikusan elindul. Ha nem, végezze el a következőket:
- Az Audacity szimbólum megtalálható az Asztalon. Kattintson duplán a szimbólumra az Audacity elindításához. Ha nem találja a szimbólumot, a Sajtógép "C" meghajtóján kattintson a "Programok" mappára majd végül az "Audacity"-re. Jobb egérgombbal kattintson a "fejhallgatót viselő narancs golyó" szimbólumra, válassza ki a "Küldés"-t majd végül az "Asztal (hivatkozás létrehozása)"-t.

Audacity használata

- Csatlakoztassa az USB kábel egyik végét a készülék hátlapjához és a másik végét a számítógépe egy szabad USB csatlakozójába.
- Indítsa el az Audacity szoftvert egy dupla kattintással az Audacity szimbólumra.
- Felvétel előtt kattintson a fő oldal tetején az „Edit (szerkesztés)” menüpontra. Nyissa meg az előbeállításokat úgy, hogy az menü alsó peremén a Preferences (előbeállítások) lehetőséget választja.
- Nyissa meg az ablak felvételi területén a készülék menüjét úgy, hogy a jobb oldali nyilat használja. Válassza a menüben az „USB PnP Audio Device (USB PnP hangeszköz)” opciót. Ikszelje be a „Software Play through (Szoftver lejátszása) (Play new track while recoding it (új track lejátszása felvétel közben))” melletti mezőket.
- Az alsó mező aktiválja a felvételi csatornák számát, amik beállíthatók, 1 a mono, 2 a sztereo. Válassza ki a „Stereo" sztereo opciót.
- Kattintson az „OK“-ra, miután kiválasztotta az opciót:

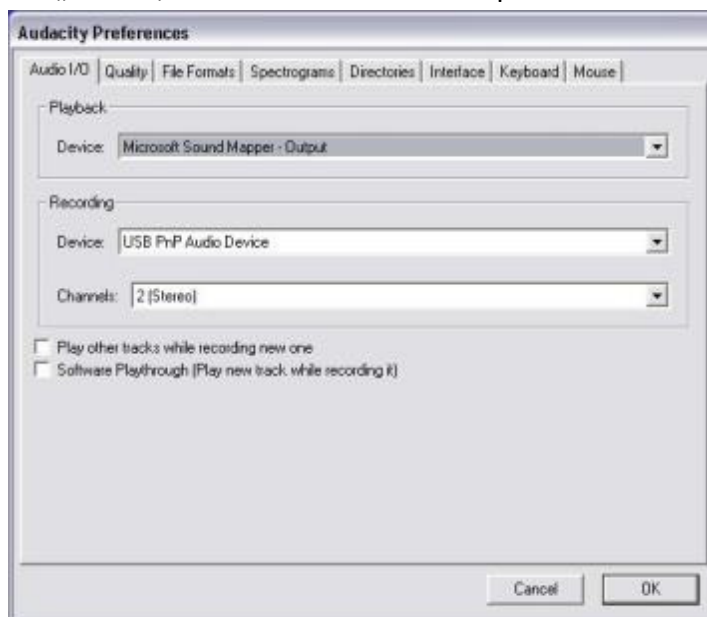

Voreinstellungsfenster

Felvétel egy számítógépre Audacity segítségével


- Indítsa el a felvételt a lejátszás közben a fent leírtak szerint és nyomja meg a



„Felvétel“

kapcsolót felül az Audacity ablakban, hogy elindítsa a felvételt a számítógépre.

- A felvételt követően használja a továbbítás vezérlést a képernyő felső peremén . Válassza a Start, Play (lejátszás), Record (felvétel), Pause (szünet), Stop (állj) és Go to end of Wave form (menj a hullámforma végére) lehetőségeket:

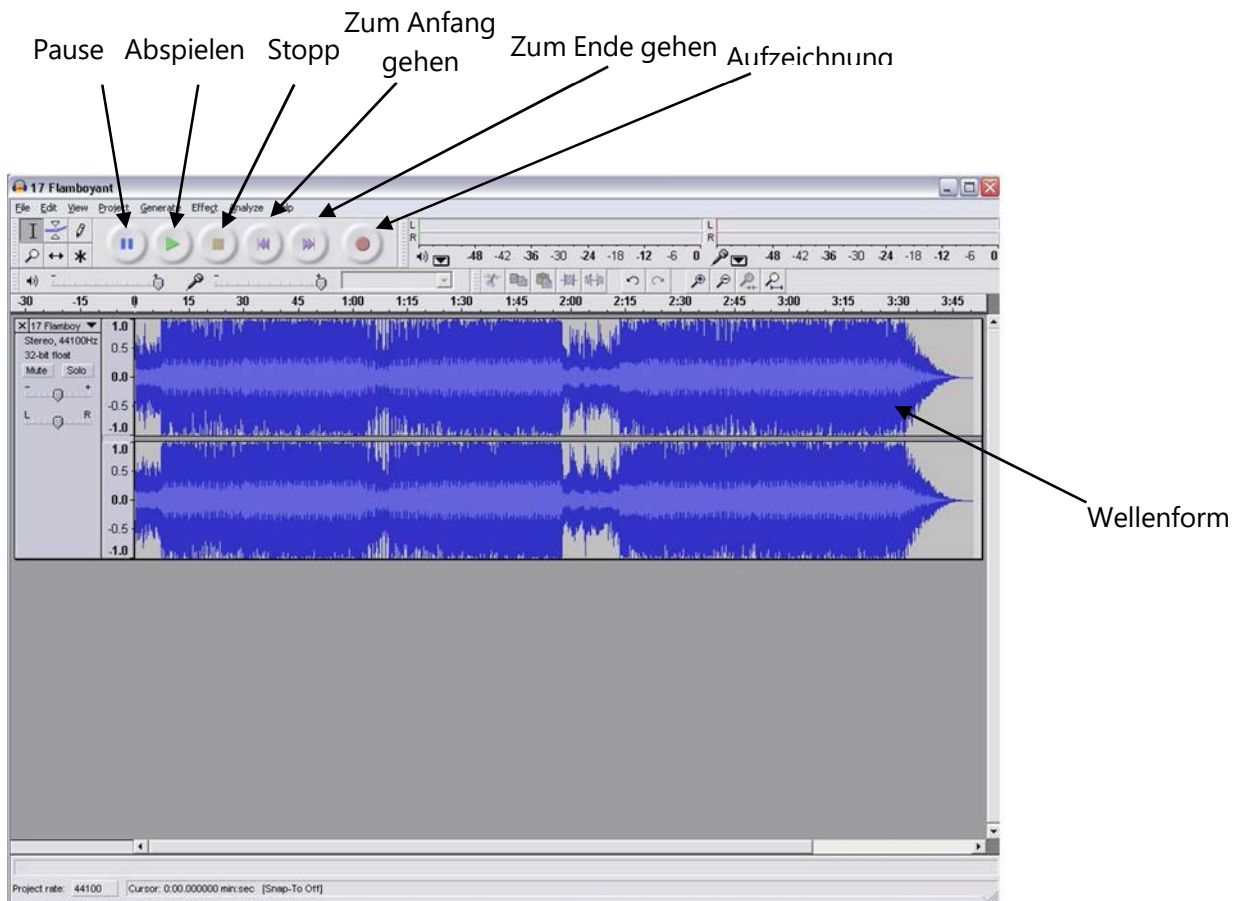

- A zenék mentéséhez, exportálásához és szerkesztéséhez használja a File (fájl), Edit (szerkesztés), View (nézet), Project (projekt), Generate (létrehoz), Effect (effekt) és Analyse (elemzés) menüket.
- Ha be kell állítani a felvételi szintet, kattintson a "START" menü "SETTINGS" (beállítások) menüpontra és válassza a Vezérlőpultot. Válassza ki a Vezérlőpulton a "Hangok és audio eszközök" lehetőséget és katintson a "Hangerő" regiszterkártyára, majd válassza az "Egyebek"-et.
- Válassza ki a "Master hangerő" ablakot az "Opciók" menü bal felső sarkában

majd kattintson a menüben a "Tulajdonságok"-ra.

- Válassza ki a "Tulajdonságok" ablak felső peremén az „USB PnP audio eszköz" opciót. Hagyja jóvá a választást az "OK"-val, ezután megjelenik egy ablak a felvételi szint szabályozóval. Mozgassa ezt a szabályozót felfelé, ha a felvétel túl halk, és lefelé, ha a felvétel túl hangos.
- MEGJEGYZÉS: A kék hullámforma úgy jelenik meg az Audacity ablakban, hogy a csúcsai majdnem elérik a felső és alsó peremét.
- A zene szerkesztése előtt a felvett hullámformát ki kell jelölni.
- A hullámforma kijelöléséhez kattintson bal egérgombbal a hullámforma bal oldalára (az L+R szabályozó alá) és a hullámforma sötétebben jelenik meg.
- Ebben a pontban a teljes hullámforma szerkeszthető. Ha viszont a hullámforma csak egy részletét kell szerkeszteni (vagy menteni), úgy jelölheti ki a kívánt részletet, hogy az egeret lenyomott bal egérgombbal a részlet elejére mozgatja és az egeret jobbra elhúzza a kívánt tartomány felett. Engedje el az egérgombot, ha eléri a kívánt részlet végét. Ekkor csak ez a sötétebben megjelenő audio tartomány részlet az, ami szerkeszthető.
- Alternatívaként a bal felső "EDIT (szerkesztés)" menüben a "SELECT (kiválasztás)"-ra kattintva: All (minden) (a teljes hullámforma), Start to Cursor (start a kurzortól), vagy Cursor to end (a kurzortól a végéig).
- MEGJEGYZÉS: a számítógépre történő felvételt követően az USB kábel kihúzható az USB csatlakozóból, hogy később lehetőség legyen a számítógépes lejátszásra.

Zenei fájlok exportálása (.WAV)

- Miután felvette és szerkesztette a zenét, el kell mentenie a fájljait a számítógépre. Ehhez kattintson a fájlra és menjen az "Export zur WAV" (export WAV formátumba) regisztrarkártyára.
- Kattintson erre és a rendszer a fájl neve után megkérdezi annak a mappának a nevét, ahova el kell azt menteni. Erre a helyre vagy írja be a kívánt mappát, ahova el szeretné menteni, hogy mentse el egy tetszőleges mappa alá.
- Ez lehet meglévő vagy új mappa is.

Zenei fájlok exportálása (.MP3)


- Miután felvette és szerkesztette a zenét, el kell mentenie a fájljait a számítógépre. Ehhez kattintson a fájlra és menjen az "Export zur Mp3" (export Mp3 formátumba) regisztrarkártyára.
- Kattintson erre és a rendszer a fájl neve után megkérdezi annak a mappának a nevét, ahova el kell azt menteni. Erre a helyre vagy írja be a kívánt mappát, ahova el szeretné menteni, vagy mentse el egy tetszőleges mappa alá.
- Ez lehet meglévő vagy új mappa is.
- MEGJEGYZÉS: Az „Export to Mp3 (Export MP3 formátumba)” funkció aktiválásához egy lame_enc.dll nevű fájlt át kell másolni a telepítő CD-ről az Audacity mappába, oda, ahova korábban a CD-ről a merevlemezre lett másolva a szoftver. A szoftver automatikusan felismeri ezt a fájlt és az „Export to Mp3 (export MP3 formátumba)” funkció ezután lehetséges.




KARBANTARTÁS

HANGSZEDŐ TÚ CSERÉJE


- Lásd 1-8. ábrák

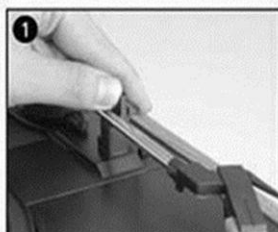

1 Verriegelung drücken, um Tonarm zu lösen.

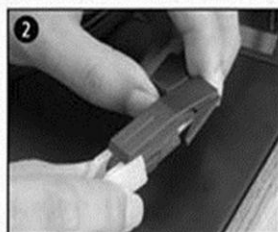



2 Kappe vom Nadelträger abnehmen, um die Nadel freizulegen.

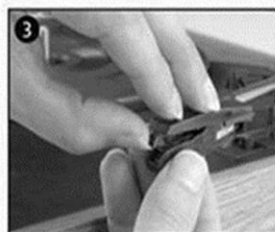

3 Nadelträger vorsichtig aus der Halterung lösen.



4 Audiokabel vollständig aus dem Nadelträger herausnehmen.

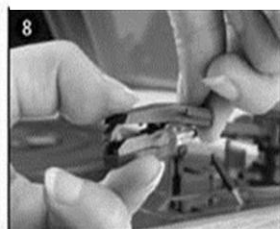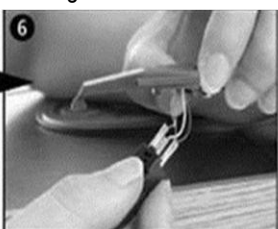


Installieren Sie die neue Nadel in umgekehrter Reihenfolge. Fügen Sie das Audiokabel entsprechend ein und installieren Sie den Nadelträger vorsichtig in der Halterung.

HINWEIS: Bei dieser Vorgehensweise ist besondere Vorsicht geboten, damit der Tonarm und das

EGY ÚJ TŰ TARTÓ TELEPÍTÉSE

- Lásd 5. és 6. ábra

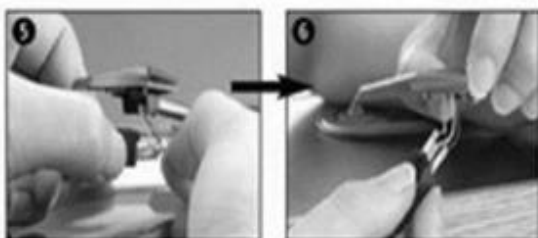

MEGJEGYZÉSEK

A hanglemezt egy antisztatikus kendővel tisztítsa meg, hogy garantálja a maximális szórakoztatást és a hosszú élettartamot.

Ugyanezen okból kifolyólag a hangszedő tűt rendszeresen kell cserélni (kb. 250 üzemóránként).

Időről időre tisztítsa meg a tűt egy nagyon puha kefével, amit megnedvesített alkohollal (a tű tartót hátulról előrefelé kefélje).

A LEMEZHÁTSZÓ SZÁLLÍTÁSA KÖZBEN:

- Tegye fel a védősapkát a hangszedő tűre.
- Reteszelve a hangszedő kart a csíptetővel.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektromos- és elektronikus készülékek olyan anyagokat, építőelemeket tartalmaznak, amelyek az Ön egészségének vagy a környezetnek árthatnak, ha a hulladékanyag (a kiselejtezett elektromos- és elektronikus készülékek) eltávolítása nem az előírásoknak megfelelően történik.

Az elektromos és elektronikus készülékek általában egy áthúzott szemetstartállyal vannak megjelölve. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket nem a szokásos háztartási szeméttel együtt, hanem attól elkülönítve kell eltávolítani.

Minden városban vannak gyűjtőhelyek, amelyeken az elektromos és elektronikus készülékek vagy ingyenesen újrafelhasználó helyeken leadhatók, vagy közvetlenül begyűjtésre kerülnek.

További információkat a városa illetékes hatóságaitól szerezhet be.

Importőr:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dánia www.facebook.com/denverelectronics