


Használati útmutató



PS07BT

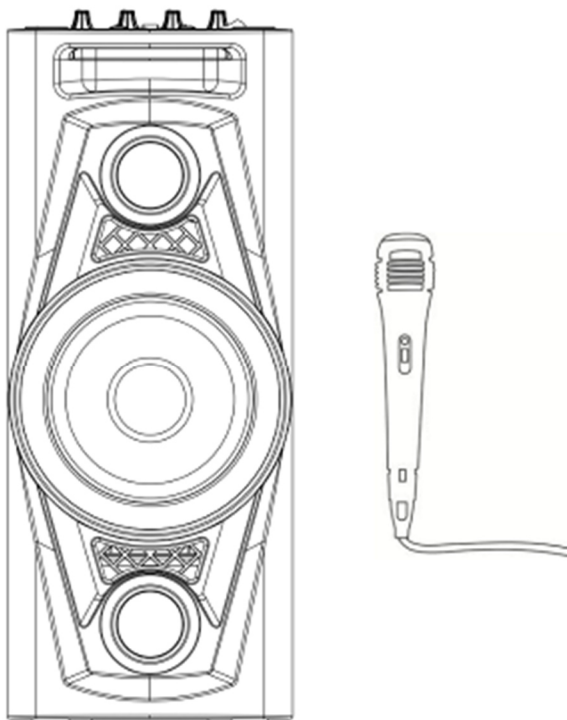

Olvassa el a készülék használati útmutatóját, mielőtt a terméket elkezdene

használni. Őrizze meg a további betekintéshez.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos kezelési és karbantartási tudnivalókra figyelmezteti a felhasználót, amelyeket feltétlenül be kell tartani.



A háromszögben lévő villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót a készülék belsejében néhány szabadon lévő építőelem "veszélyes feszültségére".



Az elektromos áramütés veszélyének kizárásához a házat semmi esetre se nyissa fel. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által karbantartandó részek. Javítási munkálatokat csak egy arra felhatalmazott szakszerviz végezhet.

230V~

A készülék 230 V ~ feszültséggel működtethető. Hosszabban tartó használaton kívül helyezésnél húzza ki a dugót a konnektorból.



Ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy esőnek.



Csak azután kapcsolja be a rendszert, miután az összes csatlakozást tüzetesen megvizsgálta.



 


Úgy állítsa fel a készüléket, hogy mindig biztosítva legyen számára a friss levegő áramlása. Ne tegye a készüléket semmiképpen szőnyegre vagy függönyök közelébe, és ne építse be könyvespolcra.



Ne tegye ki a készüléket se közvetlen napsugárzásnak, se hőforrások hatásának.

A kezelőelemek megnevezései

1. LCD kijelző
2. Bluetooth csatlakozás jelző
3. Töltési LED jelző
4. Programozó- és tároló gomb
5. Visszafelé ugró gomb ill. hangoló gomb
6. Világítás gomb
7. Mappa-, tároló szám- & 10 zeneszám ugrás gomb(-)
8. Lejátszás és szünet
9. Előrefelé ugró gomb ill. hangoló gomb
10. „Power” bekapcsoló
11. funkciógomb
12. Mappa-, tároló szám- & 10 zeneszám ugrás gomb (+)
13. Hangerő szabályozó (-) / (+)
14. Hangerő szabályozó „Gitarre“
15. Hangerő szabályozó „Treble“
16. Hangerő szabályozó „Bass“
17. Hangerő szabályozó „Echo“
18. Hangerő szabályozó „Mikrofon“
19. USB csatlakozóalj 2
20. 6,3 mm-es mikrofon bemenet
21. 6,3 mm-es gitár bemenet
22. 3,5 mm-es AUX-IN csatlakozó
23. USB csatlakozóalj 1
24. Fogantyú
25. Magassugárzó
26. villogó kék (diszkó)fény
27. Hangszóró
28. Tápkábel csatlakozó
29. Mikrofon (vezetékes)

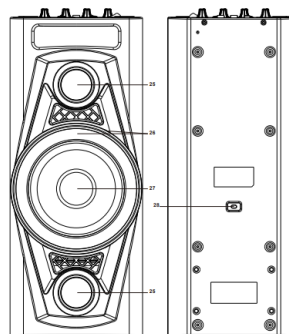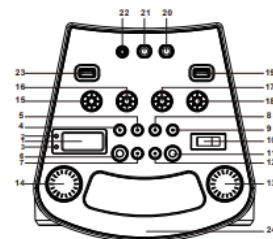

Áramellátás

A készülék újratölthető akkuval működik. Töltse fel az akkut teljesen a PS07BT készülék első használata előtt. Az akkus működés alkalmazásához húzza ki a hálózati dugót, miután a készülék teljesen feltöltődött. Töltés közben a töltést jelző LED pirosan világít, amennyiben az aku teljesen feltöltődött, akkor pedig zölden. Gyenge akku esetén a töltést jelző LED pirosan villog. A készülék természetesen hálózatról is működtethető.

Alapfunkciók

A készülék bekapcsolása

A „Power“ be-/kikapcsolóval kapcsolja be- ill. ki a készüléket.

Megjegyzés: A készülék automatikusan készenléti üzemmódba vált át, ha 15 percen belül nem kezdjük meg annak kezelését. A készülék ismételt bekapcsolásához nyomja meg a **FUNCTION** gombot.

Funkció: Üzem mód kiválasztása

Az üzemmód kiválasztásához nyomja a **funkciógombot** a következők kiválasztásához:

USB1 / USB2 / BLUETOOTH / AUX / RADIO

A hangerő beállítása

1. Forgassa a (-) / (+) **hangerőszabályozót** a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
2. Forgassa a „Gitarre“ **hangerőszabályozót** a gitár hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.
3. Forgassa a "**Mikrofon**" **hangerőszabályozót** a mikrofon hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

BASS / TREBLE beállítás

A **BASS** ill. **TREBLE** szabályozók a zenei basszus/zenestílus finomállítására alkalmasak.

ECHO (mikrofon) beállítás

Forgassa az **ECHO** szabályozót a mikrofon echo effektjének növeléséhez vagy csökkentéséhez

Villogó kék (diszkó)fény

A villogó LED fény követi a zene ritmusát. Alapbeállításaként a következő üzemmódokban

villog a zenére: USB1, USB2, Bluetooth, AUX és Radio. Nyomja meg a **Light**



gombot a kék LED-ek kikapcsolásához. A "diszkófény" ismételt bekapcsolásához nyomja meg ismét a **Light** gombot.

Rádió üzemmód

Nyomja a készülék **FUNCTION** gombját és válassza ki az „FM” opciót.

Egy rádióállomás beállítása

Ha ismeri egy állomás adófrekvenciáját, azt közvetlenül beállíthatja:

Nyomja meg a  vagy a  gombot. Az LC kijelzőn megjelenik az aktuális adófrekvencia.

Egy előre beállított állomás beállítása:

A következő előre beállított állomás beállításához nyomja meg a **FOLDER/MEM/ 10+** gombot. Az előző előre beállított állomás beállításához nyomja meg a **FOLDER/MEM/ 10-** gombot.

Automatikus állomás tárolás (SCAN/MEMORY)

Ahhoz hogy megkeressen egy állomást a vételi tartományban, nyomja meg a **▶▶▶** gombot. A szkennelést követően az állomás automatikusan beprogramozódik az 1. memóriahelyre (P01).

Manuális állomás tárolás (MEMORY)

1. Használja egy rádióállomás megkereséséhez a **▶▶▶** vagy a **▶▶▶** gombot.
2. Ha egy rádióállomást talál, nyomja meg a **P-MODE/M** gombot az állomás tárolásához. "P01" jelenik meg és villog a kijelzőn, ami azt jelzi, hogy az állomás a 01 memóriahelyre elmenthető. A memóriahely számának változtatásához nyomja meg a **FOLDER /10/M.+** ill. **FOLDER/10/M. -** gombot.
3. Nyomja meg ismét a **P-MODE/M.** gombot, ekkor az állomást a kívánt memóriahelyre menti.
4. További állomások tárolásához ismétlje az 1-3. lépéseket. Max. 30 URH állomás tárolható.

USB üzemmód

Ez a készülék két USB csatlakozóval rendelkezik zenelejátszáshoz.


 
Nyomja a készülék **FUNCTION** gombját és válassza ki az „USB1” vagy az „USB2” opciót.

1. Csatlakoztasson egy USB sticket a két USB csatlakozó egyikéhez. A lejátszás automatikusan az 1. zeneszámmal kezdődik el. A kijelzőn a „Play” felirat és a zeneszám sorszáma jelenik meg.
2. A lejátszás megállításához nyomja meg a **▶▶▶** gombot. Az aktuális zeneszám sorszáma és „P” jelenik meg a kijelzőn.
3. A lejátszás folytatásához nyomja meg ismét a **▶▶▶** gombot.
4. Egy zeneszám kiválasztásához nyomja meg a **▶▶▶** vagy a **▶▶▶** gombot addig, amíg a kijelzőn a kívánt zeneszám meg nem jelenik. A készülék automatikusan elindítja a lejátszást.
5. Ahhoz hogy a lejátszásban egy kívánt szakaszhoz érjen, tartsa lenyomva a **▶▶▶** vagy a **▶▶▶** gombot. Ekkor az aktuális zeneszám magasabb sebességgel "tekerődik" előre vagy vissza. Ha megtalálta a kívánt szakaszt (pontot), egyszerűen engedje el a gombot. Ekkor visszatér a normál lejátszási sebességhez.
6. Ha 10 zeneszámot szeretne egyszerre átugrani, nyomja meg a **FOLDER/MEM/10+** gombot. A **FOLDER/MEM/10-** gomb megnyomásával visszafelé ugrik 10 zeneszámot.
7. Ahhoz, hogy az USB sticken egy mappát kiválaszthasson (amennyiben az USB sticken több mint egy mappa van), nyomja meg és tartsa lenyomva a **FOLDER/MEM/10+** ill. **FOLDER/MEM/10-** gombot. Ha a kívánt mappába ér, válasszon ki egy zeneszámot a fent leírtak szerint a **▶▶▶** vagy a **▶▶▶** gombbal.

 
 
Megjegyzés: Az USB csatlakozók csak USB stickről történő adatátvitelre alkalmasak. USB hosszabbítókábel használata nem ajánlott.

Lejátszási üzemmód

 

Egy zeneszám ismétlése

1. Nyomja meg a **P-MODE/M.** gombot lejátszás közben addig, amíg a kijelzőn a következő szimbólum megjelenik: . Ezután a zeneszám ismétlődni fog.
2. A zeneszám ismétlés funkció kikapcsolásához nyomja ismét a **P-MODE/M.** gombot, amíg a  szimbólum eltűnik a kijelzőről.

Az összes zeneszám ismétlése

1. Nyomja meg a **P-MODE/M.** gombot lejátszás közben addig, amíg a kijelzőn a következő szimbólum megjelenik: . A lejátszási lista végén a lejátszás újra az 1. zeneszámmal folytatódik.
2. A lejátszási lista ismétlési funkció kikapcsolásához nyomja ismét a **P-MODE/M.** gombot, amíg a  szimbólum eltűnik a kijelzőről.

Egy mappa ismétlése

1. Nyomja meg a **P-MODE/M.** gombot lejátszás közben addig, amíg a kijelzőn a következő szimbólum megjelenik:  **Mappa**. A mappa lejátszásának a végén a lejátszás újra a mappa 1. zeneszámmal folytatódik.
2. A mappa ismételt lejátszási funkció kikapcsolásához nyomja ismét a **P-MODE/M.** gombot, amíg a  **Mappa** szimbólum eltűnik a kijelzőről.


Véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg a **P-MODE/M.** gombot lejátszás közben addig, amíg a kijelzőn a következő szöveg megjelenik: „RAND”. A lejátszás véletlenszerű sorrendben kezdődik meg. A véletlen üzemmód leállításához nyomja a **P-MODE/M.** gombot addig, amíg a „RAND” kijelzés eltűnik.

Bluetooth üzemmód

Nyomja a készülék **FUNCTION** gombját és válassza ki a „Bluetooth” opciót.

A kijelzőn „bt” jelenik meg és a Bluetooth csatlósi jelzés (párosítás) villog.

1. Kapcsolja be a külső Bluetooth készülékén a Bluetooth funkciót és keresse meg a „**PS07BT**” készüléket. Csatlakoztassa, és amennyiben szükséges, adja meg a „0000” jelszót.. Sikeres kapcsolódást követően a kijelzőn a „bt” és a „PAIR” kijelzés folyamatosan látható. Indítsa el a lejátszást a külső Bluetooth készülékén.
2. A hangerőt a készüléken vagy a külső Bluetooth készüléken állítsa be a kívánt fokozatra.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a Bluetooth kapcsolat szétválasztásához Megjegyzés: A Bluetooth-funkció 10 méteren belül működik a legjobban. A készülék ismételt bekapcsolását követően azonnal kapcsolódik a csatolt készülékhez, amennyiben a csatolt készülék Bluetooth funkciója aktív.

AUX üzemmód

Nyomja a készülék **FUNCTION** gombját és válassza ki az „AUX” opciót.

1. Ezután dugjon be egy AUX kábelt az „AUX IN” (3,5mm) csatlakozóba.
2. Indítsa el a lejátszást a külső készüléken és állítsa be a hangerőt a készüléken valamint a külső készüléken a kívánt szintre.
3. A lejátszást a csatlakoztatott audio készüléken vezérelheti.

Mikrofon csatlakozó

A mikrofon bemenet minden üzemmódban rendelkezésre áll. Lejátszás közben és lejátszás nélkül is beszélhet.

1. Csatlakoztassa mikrofonját a készülék előlapján található **MIC** 6,3 mm-es csatlakozójába.
2. Állítsa az **M.VOL** szabályozót a kívánt hangerőre.

Gitár csatlakozó

A gitár bemenet minden üzemmódban rendelkezésre áll. Lejátszás közben és lejátszás nélkül is játszhat.

1. Csatlakoztassa gitárját a készülék előlapján található **GUITAR** 6,3 mm-es csatlakozójába.
2. Állítsa a **G.VOL** szabályozót a kívánt hangerőre.

MŰSZAKI ADATOK

Általános adatok

Tápfeszültség	AC100-240V~ 60/50Hz
Energiafogyasztás	30 W
Méret (H x Sz x Ma)	202 x 201 x 490 mm
Üzemi hőmérséklet	+5°C-+35°C

Audio (hangfrekvenciás) adatok

Max. zenei teljesítmény	320 W
-------------------------	-------

Kiegészítők

Használati útmutató	1x
Mikrofon (vezetékes)	1x
AC kábel	1x

Az adatokra nincs szavatosság.

A kivitel és a specifikáció előzetes tájékoztatás nélküli módosításának a joga fenntartva.