

BASETech

Ⓓ Használati útmutató
Lítiumion akkus csavarozó, 3,6 V

Rend. sz.: 1486608

2 oldal - 19

ⒼⒷ

Ⓕ

ⒼⓁ

CE

	oldal
1. Bevezetés	3
2. A szimbólumok magyarázata	4
3. Rendeltetésszerű használat	5
4. A szállítás tartalma	6
5. Biztonsági tudnivalók	7
a) Általános tudnivalók	7
b) Töltő/hálózati feszültség	9
c) Akku	10
d) Az akkus csavarozó működtetése	11
6. Kezelőelemek	13
7. Akku feltöltése	14
8. A készülék kezelése	15
a) Bit behelyezése/kivétele	15
b) Forgásirány átkapcsoló (bekapcsolási zárolóval)	15
c) LED a munkaterület megvilágításhoz	16
9. Zavarok elhárítása	16
10. Karbantartás és tisztítás	17
11. Eltávolítás	17
12. Konformitási nyilatkozat (DOC)	18
13. Műszaki adatok	19
a) Általános tudnivalók	19
b) Akkus csavarozó	19
c) Töltő	19

1. Bevezetés

Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek.

A készüléknek ebben az állapotban való megtartására és a veszélytelen használat biztosítására a felhasználó köteles ezt a használati útmutatót figyelembe venni!



Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a készülék üzembe helyezésével és kezelésével kapcsolatban. Legyen tekintettel erre, amikor a készüléket másnak továbbadja. Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén fellapozhassa.

Műszaki kérdéseire az alábbi elérhetőségek valamelyikén kaphat választ:

Németország: www.conrad.de/kontakt

Ausztria: www.conrad.at/
www.business.conrad.at

Svájc: www.conrad.ch
www.biz-conrad.ch

2. A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.



A termék kizárólag száraz, zárt beltéri helyiségekben való használatra alkalmas, nem érheti víz vagy nedvesség.



Használjon hallásvédő készüléket.



Használjon porvédő maszkot.



Használjon védőszemüveget.



A termék II. védelmi osztály szerinti felépítésű (erősített vagy kettős szigetelés a táp áramkör és a kimenő feszültség között; védőszigetelés)



Vegye figyelembe a használati útmutatót.

3. Rendeltetészerű használat:

Az akkus csavarozó csavarok be- és kicsavarozására alkalmas. Ehhez megfelelő csavarhúzó betéteket (biteket) kell használni. A termék a csavarozási folyamat közben a munkaterületet fehér LED-es világítással világítja meg.

Az akkus csavarozó egy fixen beépített lítiumion akkuval működik; ez a készülékkel szállított töltővel tölthető fel (alternatívaként az akkus csavarozó USB csatlakozón keresztül is tölthető, ami min. 500 mA áramot képes szállítani).

A töltő hálózati feszültséggel működik (100 - 240 V/AC, 50/60 Hz).

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhets. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkorli tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

4. A szállítás tartalma

- Lítiumion akkus csavarozó, 3,6 V
- Töltőkészülék
- Mikro USB töltőkábel
- 24 db 25 mm-es CR-V bit
(4/5/6/6,5/7/8/S1/S2/S3/S4/H3/H4/H5/H6/T25/T27/T30/T40/PZ1/PZ2/ PZ3/PH1/PH2/PH3)
- 2 db 50 mm-es CR-V bit (PH2/6)
- Bit adapter, 60 mm
- Fém tároló doboz
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse az útmutatásokat a **weboldalon**.

5. Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
 - A készüléken karbantartási, beállítási vagy javítási munkákat csak egy szakemberrel/szakműhellyel szabad végeztetni. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által beállítandó, ill. karbantartandó részek.
 - A készülék nem játékszer, gyermekek kezébe nem való! A terméket csak olyan helyen szabad felállítani, működtetni vagy tárolni, ahol gyerekek nem érhetik el.
 - Ez a készülék nem való arra, hogy testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosok (gyerekeket is ideértve), vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismeret híján levők használják, még akkor is, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
 - Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játsszanak a készülékkel.
 - Ne hagyja, hogy olyan személy dolgozzon a termékkel, aki nem olvasta el és nem értette meg a használati útmutatót.
 - A terméket (akkus csavarozót, dugasztöltőt) nem érheti víz vagy nedvesség. Ilyenkor nem csak a termék tönkremenetelének a veszélye áll fenn, hanem életveszély is, elektromos áramütés következtében!
 - Ha a készüléket hideg helyről meleg helyiségbe viszi át(pl. szállítás közben), páralecsapódás keletkezhet. Ez károsíthatja a készüléket. A töltőnél életveszély léphet fel elektromos áramütés következtében!
- Ezért hagyja, hogy a termék először szobahőmérsékletűre melegedjen a használatbavétel, ill. a hálózati feszültségre való csatlakoztatás előtt. A körülményektől függően ez több óra hosszat is eltarthat.



- Ne tegyen folyadékot tartalmazó edényt, pl. vödöröt, vázát vagy növényt a készülék közvetlen közelébe. A folyadék behatolhat a készülék belsejébe, és leronthatja az elektromos biztonságát. Ezenkívül rendkívül tűzveszélyes ill. életveszélyes elektromos áramütés kockázata áll fenn (a töltőnél)!

Ilyen esetben áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugaszaljat (pl. kapcsolja le a biztosíték automatát, kapcsolja le a FI védőkapcsolót) és válassza le ezután a töltőt a hálózati csatlakozóaljzatról. Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.

- Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát a készülékre vagy a közvetlen közelébe.
- Soha ne állítsa ill. fektesse a terméket (akkus csavarozó, töltő) megfelelő védelem nélkül értékes bútorfelületre. Máskülönben karcolások, benyomódások vagy elszíneződések fordulhatnak elő.
- Ne használja a terméket gyúlékony folyadékok és gázok, levegő-/gázkeverékek (benzingáz) vagy gyúlékony szilárd anyagok közelében. A termék használata során szikrák keletkeznek, robbanásveszély!
- A készüléket csak mérsékelt klímában használja, trópusi klímában ne.
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsműhelyekben a készüléket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni.
- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak kisgyermek kezében.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Amennyiben nincs tisztában a helyes használattal, vagy olyan kérdései merülnének fel azzal kapcsolatban, amelyekre az útmutató nem adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.



b) Töltő/hálózati feszültség

- A készülék a II. érintésvédelmi osztályba tartozik.
- A töltőt csak szabályos hálózati dugaszoló aljzatról szabad feszültséggel/árammal ellátni. Az elektromos hálózathoz való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy a készülék típustábláján megadott csatlakozási értékek megegyeznek-e a lakását ellátó hálózat adataival.
- Az a hálózati dugaszoló aljzat, amelyhez a töltőt csatlakoztatja, könnyen hozzáférhető helyen kell legyen.
- Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a töltőt a dugaszoló aljzataból.
- Töltéshez válasszon egy megfelelő, nem gyúlékony, hőálló alátétet. Soha ne helyezze az akkus csavarozót töltés közben gyúlékony felületre (pl. szőnyeg, asztalterítő).
- Soha ne takarja le az akkus csavarozót és a töltőt töltés közben. Tartsa távol az akkus csavarozót és a töltőt éghető vagy könnyen gyulladó anyagoktól (pl. függönyöktől).
- Ne helyezzen tárgyat az akkus csavarozóra, a töltőre és az akkus csavarozó és a töltő között lévő kábelre. Óvja a kábelt éles peremektől.
- Ne használja a készüléket erős mágneses vagy elektromágneses tér, adóantenna vagy nagyfrekvenciás generátor közvetlen közelében. Ez károsan befolyásolhatja a vezérlő-elektronikát.
- Sose zárja rövidre a töltő érintkezőit.
- A töltőt csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad használni. Nem érheti víz vagy nedvesség, mert emiatt életveszélyes áramütés veszélye jön létre! Soha ne fogja meg a töltőt nedves, vagy vizes kézzel.
- Ne tegyen folyadékot tartalmazó edényt, pl. vödört, vázát vagy növényt a töltő közvetlen közelébe.
- Kerülje el a közvetlen napsütést, nagy meleget vagy hideget. Tartsa távol a töltőkészüléket portól és piszoktól.
- Ha a töltő nedves vagy vizes lett, vagy sérülései vannak, ne nyúljon hozzá, áramütésből származó életveszély áll fenn! Kapcsolja ki először annak a dugaszaljnak a feszültségét, amelyre a töltőkészülék csatlakoztatva van (kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót, ill. csavarja ki a biztosítékát, majd kapcsolja ki a hibaáram-védőkapcsolót is).



Csak ezután húzza ki a töltőt a hálózati dugaszaljából. Ezután ne működtesse a töltőt, hanem vigye el egy szakműhelybe, vagy selejtezze le környezetbarát módon.

c) Akku

- Az akku fixen be van építve az akkus csavarozóba és nem cserélhető.
- Az akkumulátort nem szabad rövidre zární vagy tűzbe dobni. Tűz- és robbanásveszély!
- A kifolyt vagy sérült akku a bőrrel érintkezésbe jutva marási sérüléseket okozhat, ezért viseljen ilyenkor megfelelő védőkesztyűt.
- Az akkut nem érheti nedvesség vagy víz. Ez tűzhoz vagy robbanáshoz vezethet!
- Mivel a töltő és az akkus csavarozóba épített akku a töltés során felmelegszik, kellő szellőzésről kell gondoskodnia. Ne takarja le se a töltőt, se az akkus csavarozót!
- Ha az akku fel van töltve, válassza le az akkus csavarozót a töltőről; ezután húzza ki a töltőt a hálózati dugaszoló aljzatból.
- Ne töltse az akkut, ha még forró (pl. az akkus csavarozó működése közben melegeedett fel). Hagyja az akkus csavarozót előbb szobahőmérsékletre lehűlni, mielőtt ismét töltené.
- Ha az akkus csavarozó sérül, ne töltse fel az akkut. Ez tűzhoz vagy robbanáshoz vezethet! Egy ilyen használhatatlanná vált akkut környezetvédő módon távolítson el és ne használja többé.
- Az akkus csavarozót mintegy 3 hónaponként töltse fel, mert különben ún. mélykiszülés következhet be, amely az akkut használhatatlanná teszi.
- Az akkus csavarozó tölthető a vele szállított töltővel vagy egy másik olyan megfelelő USB-s töltővel, amelynek a kimenő feszültsége 5 V/DC és a kimenő áramerőssége min. 1 A.




d) Az akkus csavarozó működtetése

- Tartsa tisztán a munkahelyét. Ügyeljen a munkaterület jó megvilágítására. A munkaterületen meglévő rendetlenség vagy a rossz megvilágítás balesethez vezethet. Tartsa távol a gyerekeket a munkaterülettől! Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről.
- Csak akkor használja a terméket, ha az ön reakcióképessége nincs korlátozva. A fáradtság, az alkoholos- vagy gyógyszeres befolyásoltság balesethez és sebesüléshez vezethet.
- A forgó alkatrészekre rácsavarodhat a haja vagy ruházata, balesetveszély! Ha hosszú a haja, használjon pl. hajhálót, a munkánál viseljen testhezálló öltözetet.
- Soha ne fogja meg az akkus csavarozó forgó részeit, ne fogja meg a forgó szerszám betéteket (pl. csavarozó biteket). Balesetveszélyes! Ne állítsa meg soha a működést kézzel, és ehhez szerszámot se használjon!
- Minden használat előtt ellenőrizze az akkus csavarozó sértetlenségét. Ha sérüléseket talál, ne használja a készüléket, hanem vizsgáltassa felül szakemberrel.
- A forgásirányváltó kapcsolót csavarozóbetétek berakásakor vagy kivételekor biztonsági okokból középállásba kell állítani. Ez az állás blokkolja a meghajtást (bekapcsolás reteszelés).
- Az akkus csavarozót csak csavarok be- vagy kihajtására vagy hasonló munkálatokra használja. Az akkus csavarozó nem használható más célokra (pl. festékeverésre, más készülékek/gépek/szerszámok meghajtására stb.).
- Ne terhelje túl az elektromos készülékeket. Az elektromos készülékeket csak olyan munkákra használja, amelyre tervezve vannak.
- Biztosítsa a munkadarabot elcsúszás vagy elfordulás ellen. Használjon pl. egy satut.
- Gondoskodjon a biztos állásról munka közben, használjon pl. egy megfelelően stabil létrát.
- Csavarok behajtásánál figyelni kell arra, nehogy megsértsünk elektromos-, gáz- vagy vízvezetéket! Máskülönbén életveszélyes áramütés kockázata áll fenn. Gázvezetékeknél tűz- és robbanásveszély áll fenn! Vízvezetékeknél ezenkívül nagy anyagi károk keletkezhetnek.



- Soha ne dolgozzon feszültség alatt álló részekben. Elektromos vezetékek közelében történő munkánál mindig gondoskodjon a megfelelő érintésvédelemről.
 - Sohase terhelje annyira az akkus csavarozót, hogy az megálljon. Ekkor a motor és a meghajtó is tönkremehet. Ezenkívül a meghajtás blokkolásakor nagyon nagy áramerősség keletkezik, ami túlterheli az akkus csavarozó akkuját és elektronikáját.
 - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por vagy kosz az akkus csavarozóba (speciálisan az USB-s töltőhüvelybe).
 - Az akkus csavarozó használata közben különböző sérülésveszélyek állnak fenn. Tevékenységtől függően viseljen védőszemüveget, porvédő maszkot valamint hallásvédelmet, ha szükséges, akkor védősisakot is(pl. fej feletti munkánál).
 - A különböző anyagok porai károsak lehetnek az egészségre és allergiás reakciókat, légzőszervi megbetegedéseket vagy akár rákot is okozhatnak (pl. az aszbeszt tartalmú anyagok - ezekkel csak szakemberek dolgozhatnak).
 - Vegye figyelembe az országában érvényes előírásokat pl. a munkavédelemre vonatkozóan.
 - Tartsa az akkus csavarozót erősen fogva. A meghajtás hirtelen leállása a forgatónyomatékot az akkus csavarozóra viszi át, ami oldalra elcsavarodik. Ezáltal fennáll a veszélye, hogy az akkus csavarozó kiesik a kezéből, balesetveszély!
 - Azonnal kapcsolja ki az akkus fúrócsavarozót, ha a meghajtása blokkolódik (pl. ha egy csavart teljesen becsavart).
 - Mielőtt leteszi az akkus csavarozót, várjon, amíg a meghajtás teljesen leáll.
 - Az akkus fúrócsavarozó egy fényes LED-es megvilágítással rendelkezik, ami automatikusan aktiválódik a be-/kikapcsoló működésbe hozásakor.
- Vigyázat, LED fény: Ne nézzen bele a LED-fénysugárba! Ne nézze közvetlenül, vagy optikai eszközökkel! A LED fény károsíthatja a szemet!

6. Kezelőszervek

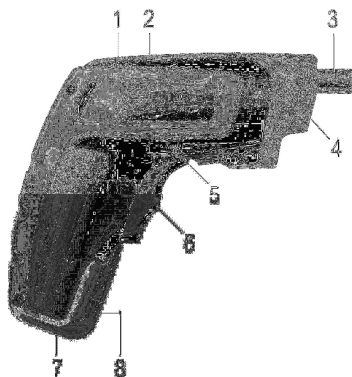

- 1 LED a "bal" forgásirányhoz
- 2 LED a "jobb" forgásirányhoz
- 3 Bit tartó
- 4 Fehér LED a munkaterület megvilágításához
- 5 Forgásirány átkapcsoló, az akkus fúrócsavarozó mindkét oldalán (középállásban a meghajtás blokkolva van, bekapcsolási korlátozás)
- 6 Be-kikapcsoló
- 7 Mikro USB töltőhüvely
- 8 Töltés LED (az ábrán felül a hátlapon)

7. Az akku feltöltése



Ehhez vegye figyelembe a „Biztonsági tudnivalók” c. fejezetet!

Az akkut fel kell tölteni, ha a meghajtás terhelés nélkül már nagyon lassan mozog, vagy ha megáll.

Ezenkívül tölts fel 3 havonta az akkut, akkor is, ha nem használja az akkus fúrócsavarozót. Különben mélykisülés történhet, ami tartósan rongálja az akkut. Ez a szavatosság/garancia elvesztését jelentheti!

Az akku a kiszállításkor üres, és az első üzembe helyezés előtt fel kell tölteni.

Az akkut a következőképp kell feltölteni:

- Csatlakoztassa az együtt szállított USB kábel USB A dugóját a töltő megfelelő csatlakozóaljához, ügyeljen a helyes irányra.
- Az USB kábel másik végén lévő mikro USB dugót dugja be az akkus csavarozó alján lévő töltőhüvelybe (7). Figyeljen itt is a helyes irányra.
- Dugja be a töltőkészüléket egy hálózati dugaszoló aljzatba. A töltés LED (8) világitani kezd, és a töltés elkezdődik.

→ A töltési időtartam kb. 3-5 óra.

Töltés közben a meghajtó motor kikapcsol, az akkus csavarozó nem használható.

- Ha a töltés befejeződött, a töltés LED lassan villog. Válassza szét a kapcsolatot ekkor az akkus csavarozó és az USB kábel között, húzza ki a töltőt a hálózati csatlakozóaljzattól.

→ Alternatívaként az akkus csavarozót egy olyan USB-s töltőcsatlakozóról is feltöltheti, ami 5 V/DC kimenő feszültséget és min. 500 mA áramerősséget szállít (pl. be van ilyen építve néhány hálózati elosztóba is).



Viszont ne csatlakoztassa az akkus csavarozót egy számítógép normál USB csatlakozójához.

8. Kezelés

a) Bit behelyezése/kivétele

- Engedje el a be-/kikapcsolót (6), hogy a meghajtás nyugalmi állapotba kerülhessen.
- Ha a bit tartó már nem fog, dugja be a kívánt bitet a bit tartóba (3), illetve húzza ki, ha ki szeretné venni a bitet.
Ügyeljen arra, hogy a bitet a lehető legmélyebbre dugja az akkus csavarozó bit tartójába (3), hogy a forgatónyomatékokat optimálisan továbbíthassa a bitre.

b) Forgásirány átkapcsoló (bekapcsolási zárolóval)

- A forgásirány átkapcsolóval (5) a forgásirány jobb és bal forgás között átkapcsolható. A forgásirány átkapcsoló (5) két oldalán lévő nyíl szimbólum jelzi a forgásirányt.
 - Forgásirány balra (az akkus csavarozó mögül nézve), a csavarok kioldásához/kicsavarásához; LED (1) világít
 - Forgásirány jobbra (az akkus csavarozó mögül nézve), a csavarok meghúzásához/bezsavarásához; LED (2) világít
- Attól függően, hogy egy csavart be- vagy kicsavarani szeretne, megfelelően válassza ki a forgásirányt.

Az akkus csavarozó tetején két LED (1,2) mutatja a megfelelő forgásirányt, ha a be-/kikapcsolót benyomja és a motor fut.

- A forgásirány kapcsoló (5) középállásában a meghajtás ki van kapcsolva (bekapcsolás korlátozó).

Szeszámcseré, karbantartás vagy tisztítás esetén, valamint szállításkor vagy tároláskor a meghajtást a forgásirány kapcsolóval blokkolni kell. Ez megakadályozza a motor felpörgését, ha véletlenül megnyomjuk a be-/kikapcsolót.



Csak akkor váltsa át a forgásirányt, ha az akkus fúrócsavarozó meghajtása teljesen nyugalmi állapotba került. Egyébként a meghajtás sérülhet.

c) LED a munkaterület megvilágításhoz

Az előlapon a bit tartó alatt egy fehér LED (4) található. Ez a be-/kikapcsoló (6) benyomásakor automatikusan aktiválódik és megvilágításról gondoskodik munka közben.



Ha a bekapcsolás korlátozó aktiválva van (a forgásirány kapcsoló (5) középpállásban van), akkor a meghajtás nem pörög fel, a fehér LED viszont mégis világít.

9. Hibaelhárítás

Az akkus csavarozó megvásárlásával Ön egy, a technika legújabb állása szerint megépített, üzembiztos termékre tett szert. Ennek ellenére előfordulhatnak problémák vagy hibák. Ezért az alábbiakban leírjuk, hogy mit tehet a lehetséges hibák elhárítására.



Tartsa be feltétlenül a használati útmutató biztonsági előírásait!

Probléma	Megoldás
A készülék nem működik	<ul style="list-style-type: none">• Az akku majdnem lemerült. Töltse fel ismét.
A be-/kikapcsoló megnyomásakor a motor nem fut.	<ul style="list-style-type: none">• A forgásirány kapcsoló középpállásban a motor deaktiválva van (bekapcsolás korlátozó). Állítsa úgy a forgásirány átkapcsolót, hogy az ne legyen középpállásban.• Az akku majdnem lemerült. Töltse fel ismét.• Az akkus csavarozó feltöltődik. Töltés közben a meghajtás deaktiválva van. Várjon, amíg az az akkus csavarozó teljesen feltöltődik.
Az akkus csavarozó és a töltő töltés közben felmelegszik.	<ul style="list-style-type: none">• Ez normálisnak tekinthető.
A motor rövid működés után leáll.	<ul style="list-style-type: none">• Az akku majdnem lemerült. Töltse fel ismét.

10. Karbantartás és tisztítás

- Nincsenek karbantartást igénylő részek a termékben, ezért sohase nyissa fel és ne szedje szét. A terméket csak feljogosított szakember, megfelelő szakműhely tarthatja karban, vagy javíthatja az ezzel járó felnyitással együtt.
- Karbantartás vagy tisztítás előtt az akkus csavarozót ki kell kapcsolni. Várja meg, amíg a meghajtás teljesen nyugalomba jut. Állítsa a forgásirány kapcsolót (5) középállásba, hogy a bekapcsolás korlátozó aktiválódjon.
- Egy gondos tisztítás segít a működőképesség megtartásában és így sokáig örömet lelheti a szerszámban. Egy jó iparos vigyáz a szerszámaira!
- A port pl. egy tiszta, hosszúsűrű ecsettel és porszívóval távolítsa el. A por sűrített levegővel is eltávolítható.
- A termék külső részének megtisztításához elég egy száraz, tiszta és nem bolyhosodó ruha.



Ne használjon agresszív tisztítószeret vagy vegyszert. A nem megfelelő tisztítószerek hatására a műanyag felület elszíneződhet vagy a feliratozás megsérülhet. Soha ne használjon súrolószeret, alkoholt, benzint, spirituszt vagy hasonló folyadékokat a tisztításhoz.



Az akkus csavarozó, töltő, USB kábel vagy az együttszállított bitek optimálisan az együttszállított fém dobozban tárolhatók.

11. Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szemétkbe! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

12. Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

Az aláíró a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau nevében igazolja, hogy a termék megfelel a következő irányelveknek és szabványoknak:

2006/42/EK

EN 60745-1: 2009+A11: 2010

EN 60745-2-2: 2010

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen

:

www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászló szimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

13. Műszaki adatok:

a) Általános tudnivalók

Környezeti feltételek	Hőmérséklet: 0 °C ... +45 °C, légnedvesség: 10% ... 85% relatív, nem kondenzálódó
-----------------------	---

b) Akkus csavarozó

Tápáramellátás	Lítiumion akku, 3,6 V, 1300 mAh (fixen beépítve, nem cserélhető)
Szerszám befogó	hatlap, 6,35 mm (1/4")
Üresjárat fordulatszám	230 fordulat/perc
Forgásirány	átkapcsolható, bal/jobb
Max. forgatónyomaték: keményebb puhább Csavarozás ISO 5393 szerint	4 Nm/2,8 Nm
Töltési időtartam	3 - 5 óra
Hangnyomás szint:	$L_{PA} = 54,0 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$
Zajtjeljesítmény szint	$L_{WA} = 65 \text{ dB(A)}$, $K = 3 \text{ dB(A)}$
Kéz-kar rezgés	$a_h = 0,369 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$
Méreték	135 x 44 x 140 mm (Ma x Sz x H)
Súly	0,37 kg

c) Töltőkészülék

Tápfeszültség	100 - 240V~, 50/60 Hz
Kimenet	5 V DC, 500 mA

