




Terméknév : HCPS 3.6 / 300
Cikkszám 1201-0005
Hivatkozási szám ANHC1504
Gyártó / dátum CB / 07.07.2015

Változat	Dátum	Név
V0	---	07.07.15CB


HCPS 3.6 / 300

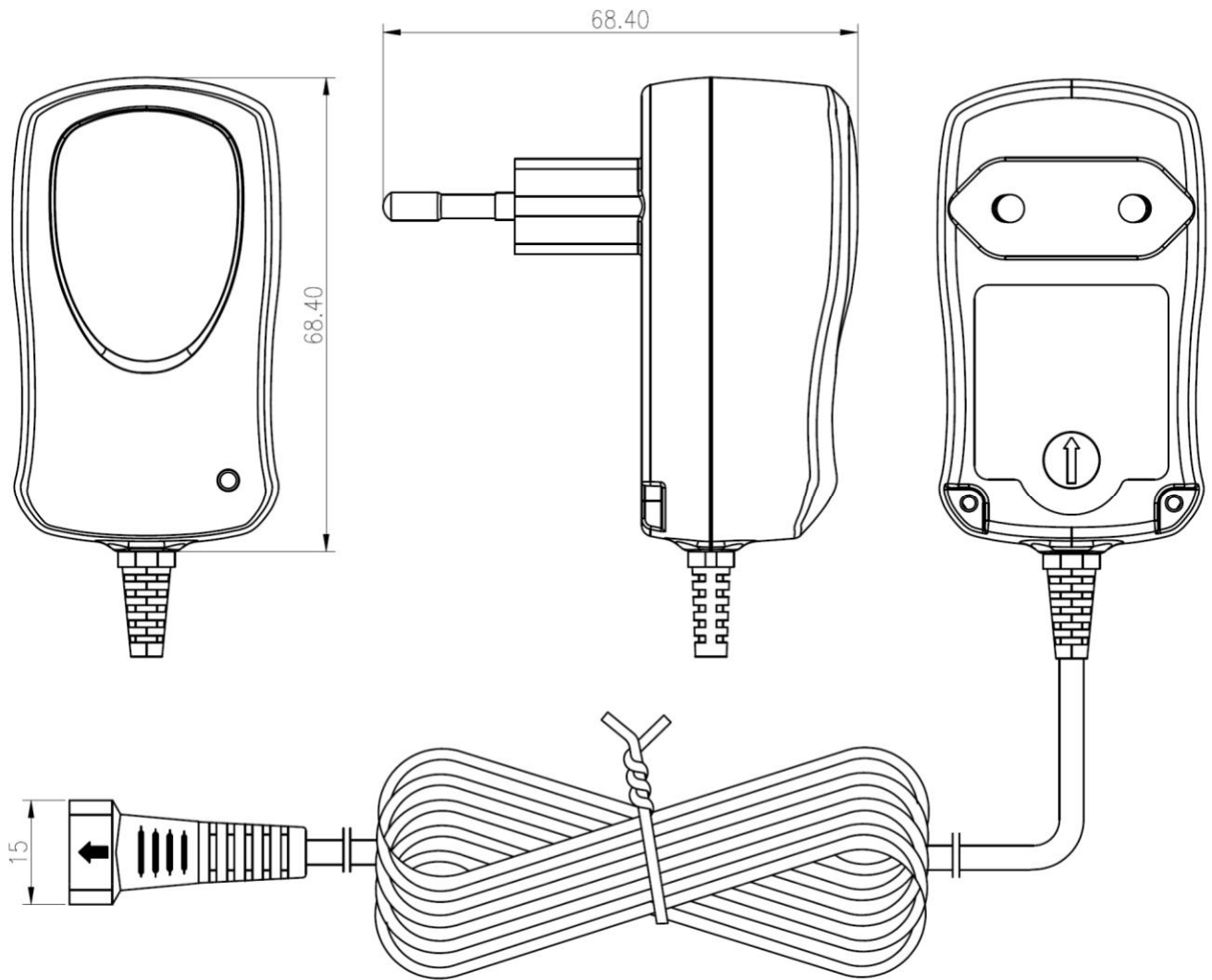

Tartozékok


Jack dugó

$\varnothing 2,5 \times 13 \pm 0,5 \text{mm}$

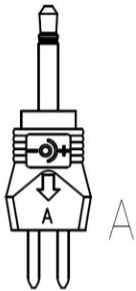


Jack dugó

$\varnothing 3,5 \times 15 \text{mm}$

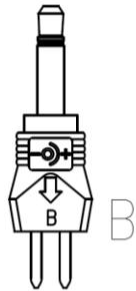


Tápcsatlakozó dugó

$\varnothing 2,1 \times \varnothing 5 \times 12 \text{mm}$

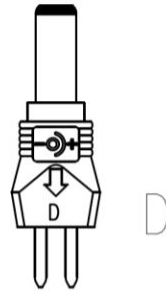


Tápcsatlakozó dugó

$\varnothing 2,5 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{mm}$

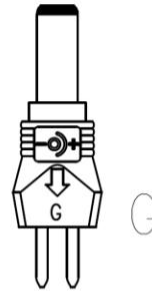


Tápcsatlakozó dugó

$\varnothing 1,35 \times \varnothing 3,5 \times 10 \text{mm}$

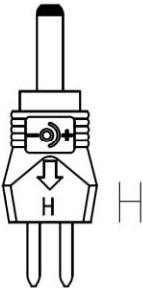


Tápcsatlakozó dugó

$\varnothing 1,7 \times \varnothing 4 \times 10 \text{mm}$

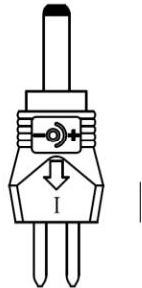


Tápcsatlakozó dugó

$\varnothing 2,1 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{mm}$

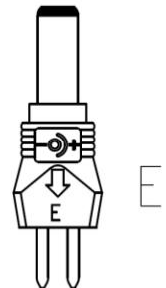


Tápcsatlakozó dugó

$\varnothing 1,5 \times \varnothing 5,5 \times 12 \text{mm}$

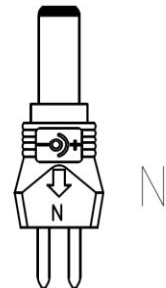

USB-s adapter dugó

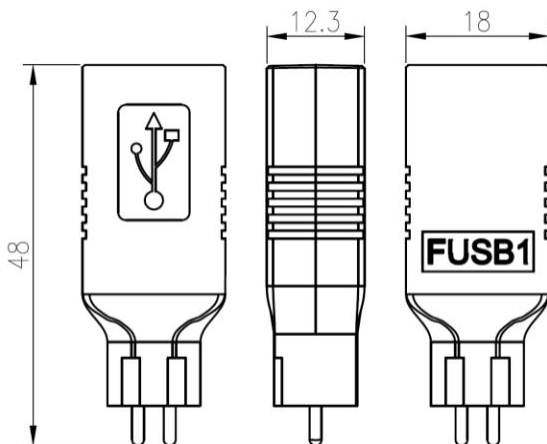

Műszaki adatok HCPS 3.6 / 300

Bemeneti feszültség:	100-240V ±10% 60/50Hz
Kimeneti feszültség:	85 mA 3-4.5-5-6-7.5-9-12V ±10%
Kimenő áram:	stabilizált; - 3-5V / 600mA ±5% - 6V / 500mA ±5% - 7.5V / 480mA ±5% - 9V / 400mA ±5% - 12V / 300mA ±5%
Teljesítményfelvétel Üresjárat	<0,3W
Kimeneti védelem:	Rövidzárlat elleni védelem
Védelmi típus:	IP 20
Szigetelés:	4 kV bemenet/kimenet
Üzemi hőmérséklet:	0°C.....+25°C
Tárolási hőmérséklet:	-25°C.....+70°C
Súly:	123 g tartozékokkal, csomagolás nélkül/
Készülék ház:	Fekete Dugaszolható műszerdoboz
A ház anyaga:	ABS műanyag ház
Tartozék;	- 1 db beállító kulcs a szekunder feszültséghez - 6 db tápcsatlakozó dugó - 2 db jack dugó - 1 db USB adapter
Engedélyezés:	CE
Csomagolás:	színes doboz többnyelvű használati útmutatóval