

ELS
ELS 8/20 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

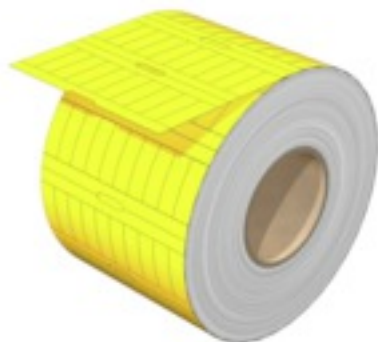
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**ELS**

Az ELS címkék speciális, nem ragasztós behelyezhető címkék WKM kábeljelölőkhöz vagy csoportos jelölőtartókhoz. A matt, vékony, de nehezen szakadó poliészter nagyon jó címkeanyag és kiválóan olvasható. A víztaszító WKM hüvelyekkel együtt használva a megoldás különösen tartós kábel-azonosítást kínál, még durva környezetben is.

Általános rendelési adatok

Típus	ELS 8/20 MM GE
Rendelési szám	2005240000
Verzió	ELS, Behelyezhető jelölők, 20 x 8 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390032
Menny.	3 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2430920000 2448870000

ELS
ELS 8/20 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méretetek és tömegek**

Szélesség	8 mm	Szélesség (coll)	0,315 inch
Magasság	20 mm	Magasság (coll)	0,787 inch
Mélység	0,14 mm	Mélység (coll)	0,006 inch
Nettó tömeg	0,27 g		

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Halogén	Nem
Szám tekercsenként	3 000	Szélesség	8 mm
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Változat	halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	STEP
Tervezési adatok	EPLAN , WSCAD , Zuken E3.S

ELS
ELS 8/20 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rajzok

