 

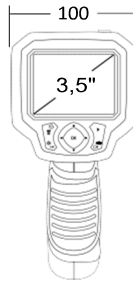


VideoScope Plus

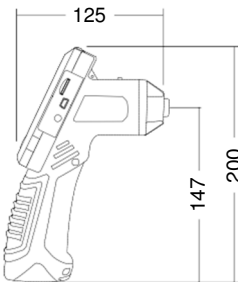

(HU) 02

(GB) 11

(NL) 20

(DK) 29

(FR) 38

(ES) 47

(IT) 56

(PL) 65

(FI) 74

(PT)

(SE)

(NO)

(TR)

(RU)

(UA)

(CZ)

(EE)

(LV)

(LT)

(RO)

(BG)

(GR)

(SI)


(HU)

(SK)

! Olvassa végig a használati útmutatót és a mellékelt "Garantie- és Zusatz!" (Garancia és mellékletek) füzetet. Kövesse a benne található útmutatásokat. Őrizze meg jól ezeket a dokumentumokat.

Funkciók/alkalmazás


Ez a Videoinspektor színes videóképeket továbbít egy mikrokamera segítségével az LCD-re, a nehezen hozzáférhető helyek vizsgálatához (pl. üregekben, aknákban, falazatban vagy a gépjárműben).

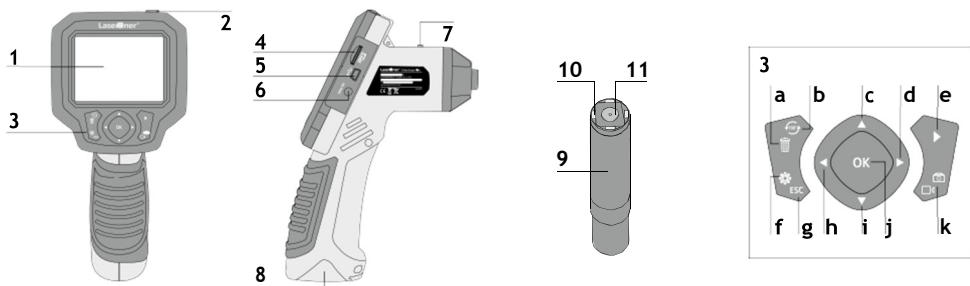

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|--|
| 1 LC kijelző | 6 Videó kimenet | a Felvételek törlése | h Menüvezérlés / LED-es világítás – |
| 2 ON/OFF (Be/ki) | 7 Üzemelés jelző | b Forgatás, 180° | i Menüvezérlés / Zoom – |
| 3 Közvetlen | 8 Elemtartó | c Menüvezérlés / Zoom + | j Kioldó / Felvétel / Megerősítés |
| 4 Dugáshely | 9 Kamerafej | d Menüvezérlés / LED-es világítás + | k Átkapcsoló, kép / videó |
| 5 Mikro SD kártya | 10 LED | e Média galéria | |
| 6 Mini-USB csatlakozó | 11 Len cse | f Beállítás üzemmód | |
| | | g Megszakítás | |

Megjegyzés: A VideoScope Plus készülék a kamerafejtől 3 - 7 cm távolságú tartományban éles képeket szolgáltat. Ezen tartományon kívüli tárgyak életlenül jelenhetnek meg.

Felvétel üzemmód, kép

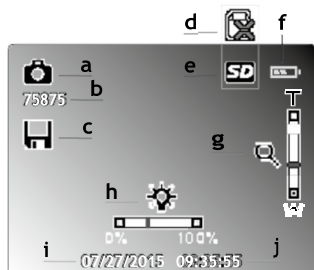

- a** Kép felvétel
b Maradék felvétel szám
2

Felvétel üzemmód, videó



- (kép)
c T

álolás d SD kártya
behelyezése e SD

kártya aktív

f Elemállapot
g Zoom
h LED-es világítás
i aktuális dátum


j aktuális óraidő
k Videó felvétel
l Videó felvétel maradék időtartam
m REC: felvétel fut

Lejátszás üzemmód, kép




- n** Kép felvétel
- o** Felvételek száma
- p** Tárolt felvételek száma

Lejátszás üzemmód, videó

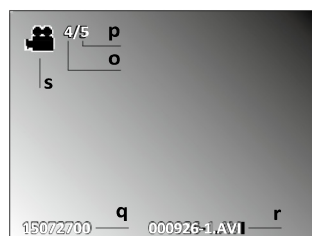

- q** Felvétel időpontja
- r** Fájlnev
- s** Videó felvétel

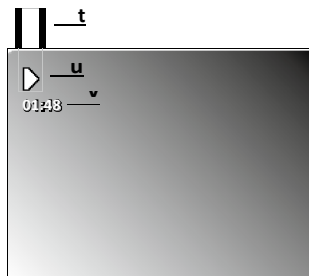




- t** Szünet
- u** Lejátszás
- v** Felvétel időtartama

Beállítási üzemmód



- w** Bővített beállítások: Dátum és óraidő Nyelv TV kimenet
- x** Szín üzemmód váltás
- y** Adathordozó formázása
- z** Firmware verzió

Üzembe helyezés

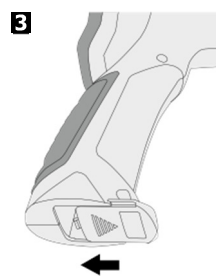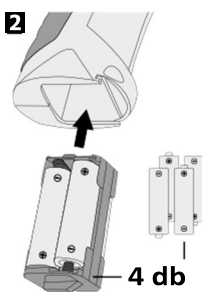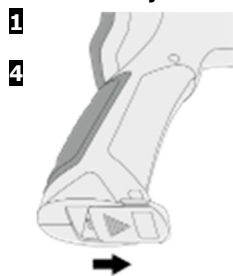


ON/OFF (Be/ki)



5 Mikro SD kártya behelyezése

Egy mikro SD kártya behelyezéséhez először nyissa fel a gumi borítást, majd az ábra szerint helyezze be a memóriakártyát. Tárolóeszköz nélkül nem lehetséges a felvételkészítés.

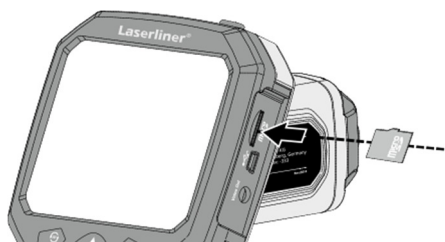


6 Beállítás üzemmód




Ismét a felvételi módba kerüléshez nyomja meg röviden az ESC gombot.


a. Dátum / óraidő beállítása

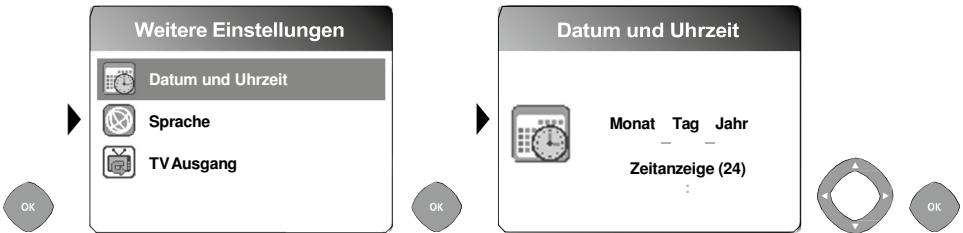


b. Nyelv módosítása (DE, GB, NL, FR, ES)

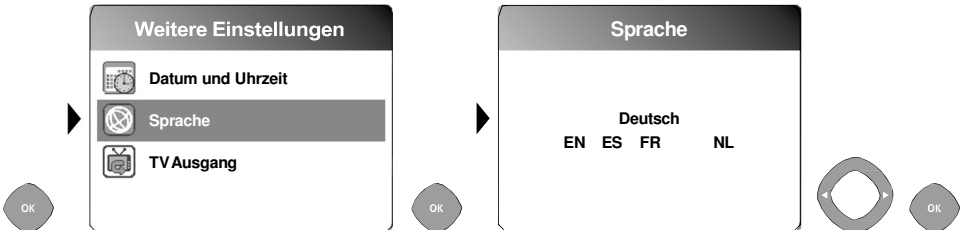


c. TV kimenet

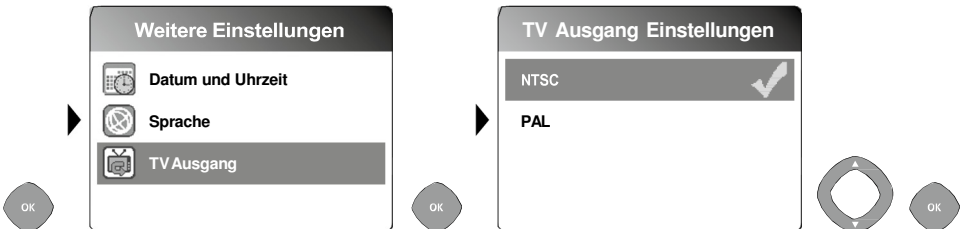

d. Szín üzemmód váltása

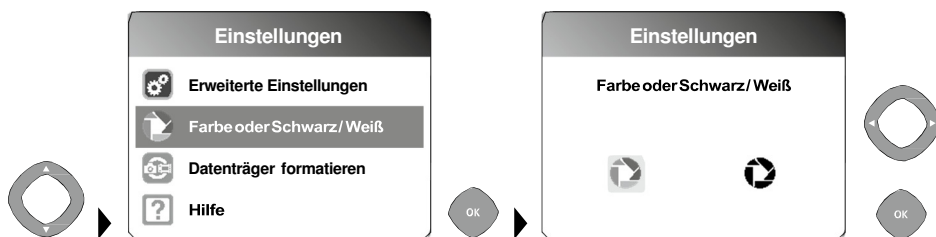


e. Adathordozó formázása

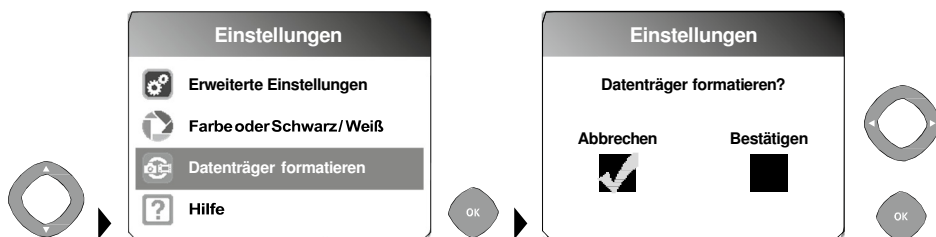

Az SD kártyán lévő minden adat törlésre kerül. Ezt nem lehet visszavonni.

f. Firmware verzió

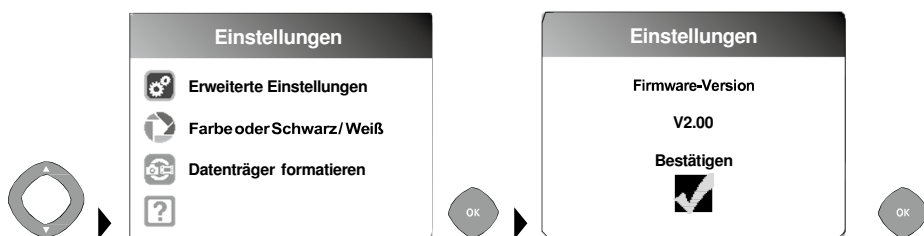


7 Felvételi üzemmód




Kép-/videó felvétel

A flexibilis csövön lévő kamerafejet irányítsa be és vezesse a kívánt pozícióba. Rossz fényviszonyoknál kapcsolja be a LED-es megvilágítást. Távoli vagy kis objektumoknál használja a nagyítást. Manuális kép elforgatással a képet a monitoron 180°-al el lehet forgatni. Az OK gomb rövid megnyomásával felveszi a képet vagy a videót, és az SD kártyára menti. Ismételt megnyomásra befejeződik a felvétel.


a. Felvétel átkapcsolás, kép/video

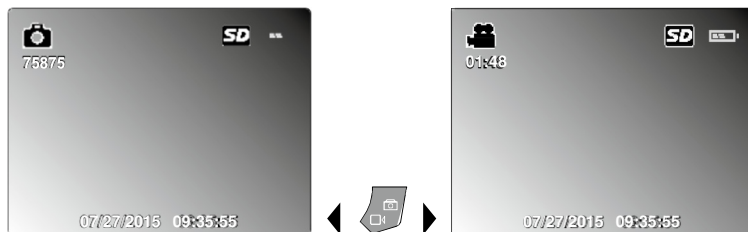


b. LED-es világítás

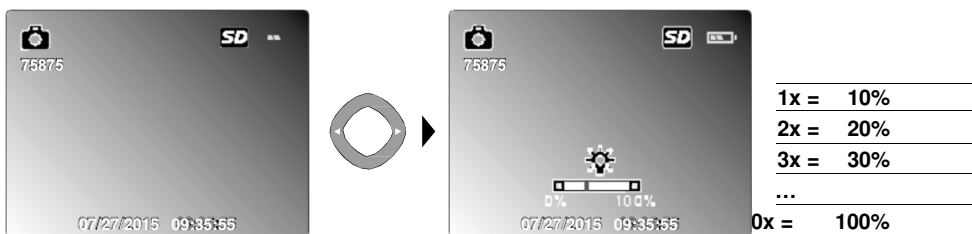


c. Zoom

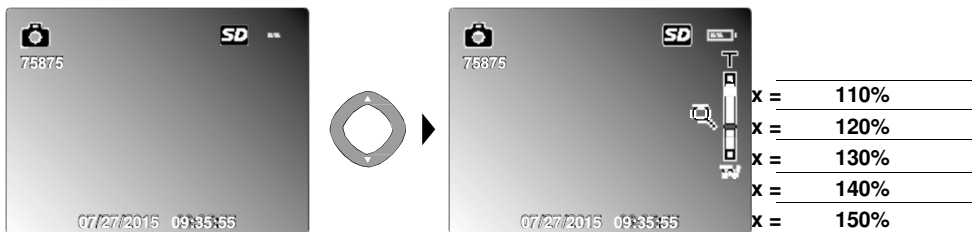


d. Képforgatás

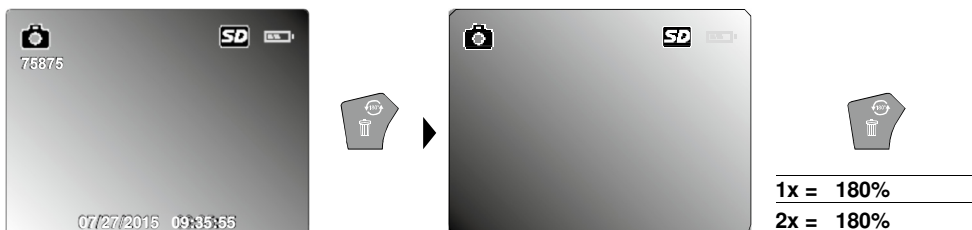


e. Kép készítése

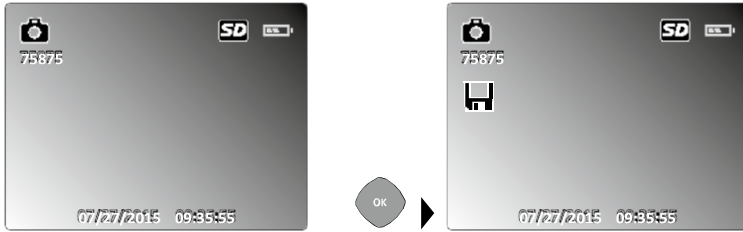

f. Videófelvétel indítása / befejezése

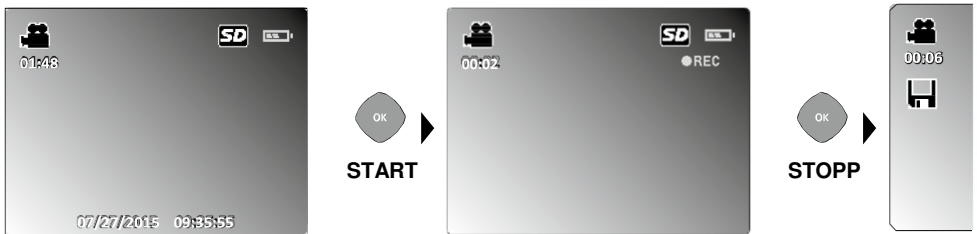


8 Lejátszás üzemmodus

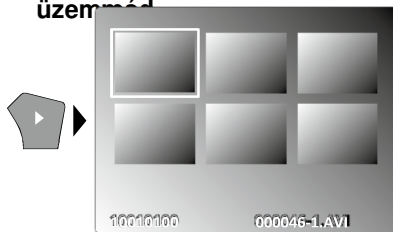


Kép-/videófelvételek lejátszása Az „e” gomb megnyomásával hívható elő a média galéria. Az „OK”-val való visszaigazolás megmutatja a képet vagy a videót teljes képernyő üzemmódban. A nyíl gombokkal lehet navigálni a média galériában és a teljes képernyő üzemmódban. Az „e” gomb ismételt megnyomásával zárhatja be a lejátszás üzemmódot.

a. Navigálás

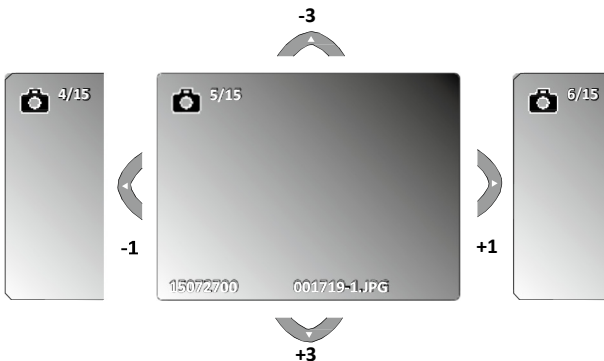


b. Felvétel törlése

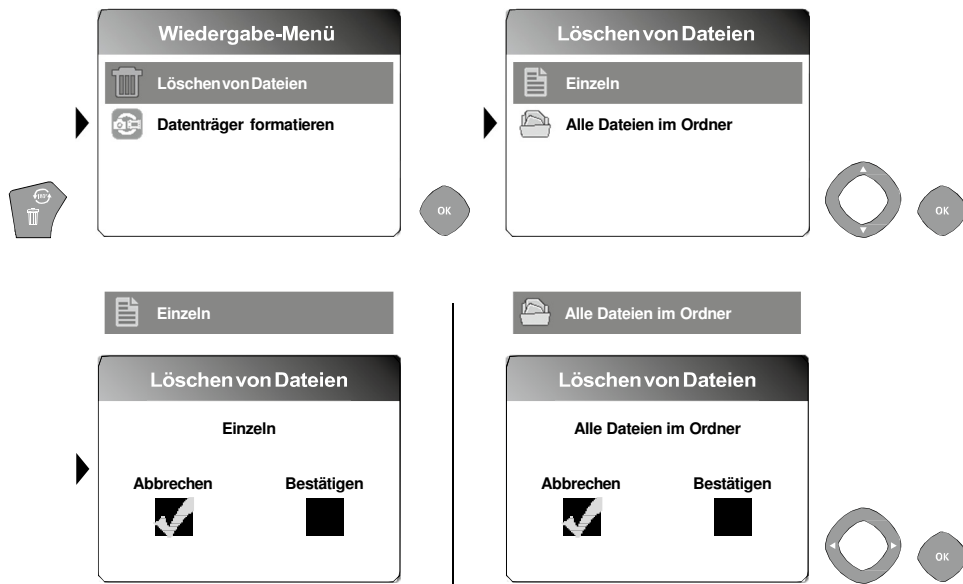

! A felvételek csak teljes képernyős nézetben törölhetők ez a törlési folyamat nem vonható vissza.


! Az adathordozó formázásán kívül lehetségek fájlok és mappák törlése. Ehhez a 6.e pontot olvassa el.

c. Lejátszás

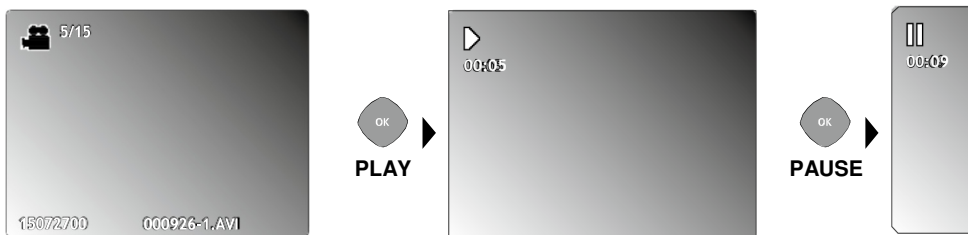

Az ESC gomb megnyomásával állíthatja meg a lejátszást.

d. Média mappa előhívása

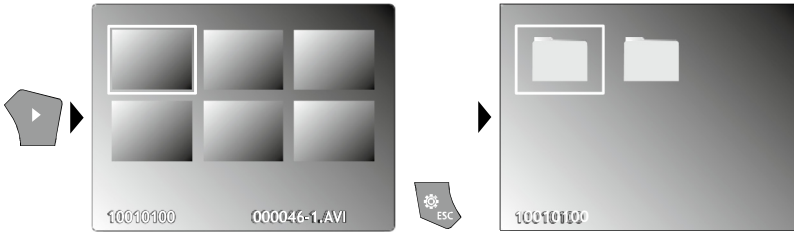


USB-s adatátvitel


Az SD kártyára mentett adatokat egy megfelelő kártyaolvasóval vagy USB csatlakozón keresztül a számítógépre lehet továbbítani. A számítógép és a kártyaadapter ill. kártyaolvasó közötti kapcsolatról az információkat a kártyaolvasó használati útmutatójában találhatja.

Kamerafej / Fókusz

A VideoScope Plus készülék a kamerafejtől 3 - 7 cm távolságú tartományban éles képeket szolgáltat.

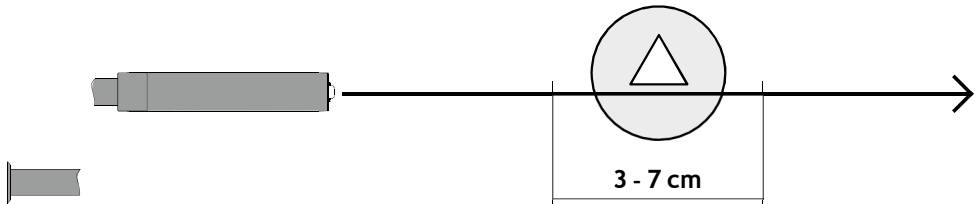

A tárgyak, amelyek ezen a tartományon kívül vannak, életlenül jelenhetnek meg.

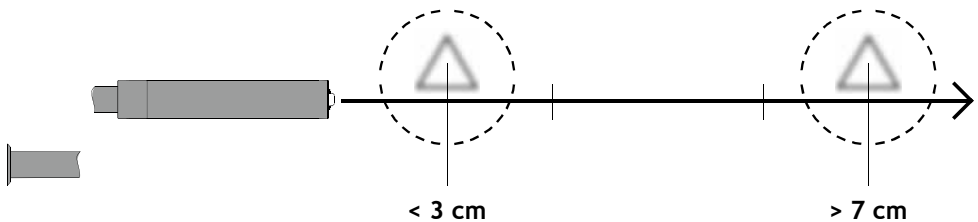

Használati tudnivalók

- Okvetlenül ügyelni kell arra, hogy a VideoScope Plus ne kerüljön érintkezésbe vegyszerekkel, árammal, mozgó vagy forró tárgyakkal. Ez a készülék károsodásához és a felhasználója súlyos sérüléséhez vezethet.
- Az LCD egységet nem szabad vízbe meríteni.
- A kamerafej nem áll ellen savaknak és nem tűzálló.
- A VideoScope Plus nem használható gyógyászati vizsgálatokra / sem személyekre irányuló vizsgálatokra.
- Kerülni kell az erős rázkódást és extrém hőmérséklet ingadozásokat.
- A készülék nem alkalmas veszélyes feszültség mellett végzett mérésekre. Ezért elektromos berendezések mellett végzett méréseknél mindig ügyeljen arra, hogy feszültségmentesek legyenek a vezető alkatrészek. A feszültségmentességet és az újrabeállítás elleni védelmet megfelelő intézkedésekkel kell biztosítani.

Műszaki adatok

Műszaki változtatások joga fenntartva, 09.15.

Kamerafej	ø 9 mm, vízálló, IP 67
Kamera fókusz	F3 cm - F7 cm
Képernyő típus	3,5" TFT színes kijelző
Kijelző felbontás	320 x 240 pixel
Kamera felbontás	640 x 480 pixel
Kép/videó felbontás	720 x 480 pixel
Képfórmátum / Videófórmátum	JPEG / AVI
LED	10 fényerő fokozat
Zoom	1,5-szeres digitális zoom 10%-os lépésekben
Memória	SDHC kártya támogatás, max. 8 GB
Illesztő felület	Mini USB
Csatlakozások	Mikro SD, analóg videó
Flexibilis cső hossza:	2 m
Áramellátás	4 db 1,5 V-os ceruzaelem
Üzemi hőmérséklet	0 °C ... 45 °C
Tárolási hőmérséklet	-10°C ... 60°C
Súly elemekkel együtt	0,58 kg

EU irányelvek és eltávolítás

A készülék az EU-n belüli minden, a szabad árukereskedelemre érvényes szabványnak megfelel.

Ez a termék elektromos készülék, és ártalmatlanítását az elektromos és elektronikus elhasznált készülékekre vonatkozó európai irányelvek szerint más hulladékoktól különválasztva kell elvégezni.

További biztonsági és kiegészítő tudnivalók az alábbiakban találhatóak: www.laserliner.com/info

