

H Használati útmutató

Berger+Schröter vadmegfigyelő kamera,

Bevezetés **31646**


A használati útmutató a termék tartozéka. Fontos információkat tartalmaz a biztonságról, használatról és eltávolításról. Mielőtt használni kezdi a terméket, ismerje meg az összes működtetési és biztonsági tudnivalót. Csak a leírt módon és a megnevezett alkalmazási területeken használja a terméket.

Ez a használati útmutató szerzői jog által védett. Sokszorosítása vagy másolása, akár kivonatos formában is, a képek használata (módosított formában is) csak a gyártó írásos engedélyével lehetséges. **Alkalmazási terület**

A készülékkel csak digitális fényképek és videók készíthetők a vadállatok megfigyeléséhez. A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amik az előírások figyelmen kívül hagyásából, a szakszerűtlen használatból vagy szerelésből adódnak.



Vezérlés

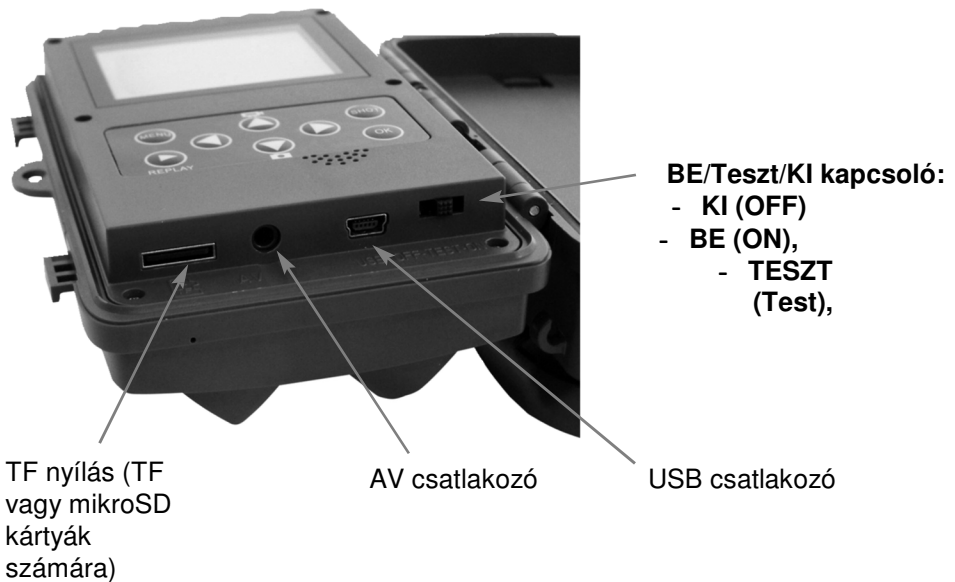



Energiellátás

◆ Ahhoz, hogy behelyezze az elemeket a készülékbe, először nyissa ki a két oldalsó pántos zárat és vegye le a hátsó elemtartó lemezt. Ne használjon egyszerre régi és új elemeket.

◆ Helyezzen be 4 db 1,5 V-os LR6/AA ceruzaelemet az elemtartóba.

Ügyeljen a helyes polarításra, a jelölésnek megfelelően.

A működési idő megnöveléséhez behelyezhet további 4 db 1,5 V-os LR6 / AA ceruzaelemet az alsó elemtartóba is.

◆ Zárja vissza az elemtartó fedelét addig, amíg a borítás hallhatóan bepattan.

◆ Ha a készüléket egy hálózati adapterrel szeretné működtetni (nem szállítjuk vele), nyissa fel a kamera alján lévő kerek gumi tömítést és csatlakoztassa a hálózati kábel dugóját a külső hálózati adapter csatlakozójába. A hálózati adapternek 6 V egyenfeszültséget kell szállítania, 680 mA áramerősséggel. A hálózati csatlakozóban lévő stift a plusz pólus. Lehetséges a hálózati adapteres működtetés behelyezett elemek esetén is. Amennyiben az áramforrás kimarad, a működést az elemek biztosítják.



Videó csatlakozó, TV

◆ A kamera a videójelet egy külső monitorra vagy egy televízió készülék videó bemenetére képes továbbítani. Vegye ekkor figyelembe az adott lejátszó készülék használati útmutatóját.

◆ Csatlakozasson egy megfelelő monitort a TV-Out csatlakozóhoz a vele szállított TV kábel segítségével.

Tárolóeszköz hozzáadása

◆ A készülék max. 32 GB kapacitású mikroSD / SDHC memóriakártyákat és TF kártyákat támogat.

◆ Dugja be a memóriakártyát a dugaszhelyen látható szimbólum szerint. Soha ne tolja be erőszakkal a memóriakártyát a nyílásba.

◆ A memóriakártya szállítását követően várjon, amíg a memóriakártya felveszi a környezeti hőmérsékletet, mielőtt használni kezdené. A hőmérsékletingadozások vagy a nedvesség párákicsapódáshoz vezethet, ami elektromos rövidzárt okozhat.

◆ Ahhoz, hogy eltávolítsa az SD / SDHC memóriakártyát a kártyanyílásból, nyomja meg a memóriakártya kiálló végét egy kicsit, amíg az kiugrik. Ezután távolítsa el a kártyát.

◆ Az SD / SDHC memóriakártyák reteszelő rendszerrel rendelkeznek, a véletlen törlés megakadályozására. A kártya oldalán található a "LOCK" pozíció. Mindenesetre csak akkor menthetők adatok a kártyára, ha a kártya nincs reteszelve.

Kezelés és bánásmód

A be és kikapcsolás az „Off Test On“ választókapcsolóval végezhető el. Állítsa a választókapcsolót "Test" állásba a beállítások ill. programozás elvégzéséhez.

◆ Nyomja meg lefelé a gombot a videó üzemmódról fényképező üzemmódba váltáshoz. Figyelem! A kamera automatikusan visszakapcsol videó üzemmódba, ha a választókapcsolót "Test"-re állítja. Figyeljen a képernyő bal felső sarkában lévő kijelzésre!

◆ Nyomja meg a Fel gombot, hogy a fényképező üzemmódból a videó üzemmódba váltson.

◆ Nyomja meg a MENU gombot a beállítás menü megnyitásához. A nem az "OK"-val jóváhagyott módosítások nem tárolódnak.

Nyomogassa a fel / le gombokat, hogy kiválassza a kívánt menübejegyzést, majd aktiválja azt az OK gombbal. Ha módosítja a beállítást, a módosításokat mindig az "OK"-val kell jóváhagynia.

A MENU gombot használva, annak többszöri megnyomásával visszafelé navigálhat az előző menüszintekbe.

1. Mód

Ahhoz, hogy eldöntse, hogy fényképeket vagy videókat szeretne-e készíteni, válassza ki a

„Foto“ vagy „Video“ lehetőséget vagy anélkül, hogy a menübe menne, a fel ill. le gombokkal válassza ezt ki, és figyeljen ekkor a kijelző bal felső sarkában a kijelzésre. Figyelem! A kamera automatikusan visszakapcsol videó üzemmódba, ha a választókapcsolót "Test"-re állítja. Figyeljen a képernyő bal felső sarkában lévő kijelzésre! A "Foto + Video" üzemmódban, a kamera először egy fényképet készít majd elkezd a videófelvételt.

2. Fotó felbontás

Válasszon az alábbi képméretek közül: 1 MP, 3 MP, 5 MP (alapbeállítás), 8 MP vagy 12 MP. Minél nagyobb a fájl, annál részletesebb a kép. Viszont, a nagy felbontású képek esetén kevesebb kép fér a memóriakártyára.

3. Sorozatfelvétel

Válassza ki a fényképek számát, amiket a kamera fényképező üzemmódjának aktiválásakor készít. A single-shot üzemmód (1 fénykép) mellett készíthető 2 fényképes vagy 3 fényképes sorozat.

4. Videó felbontás Válassza ki a képernyő felbontást: 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 640 x 480 vagy 320 x 240. Itt is érvényes, hogy minél magasabb a felbontás, annál korábban megtelik a memóriakártya.

5. Videó hossz

Használja a fel / le gombokat egy videó hosszának kiválasztásához. Felvétel (3-60 mp vagy 1-10 perc között) Minél hosszabbra választja a felvételi időt, annál rövidebb a lehetséges működési idő.

6. Hangfelvétel Hagyja jóvá a funkciót a "BE"-vel és a videófelvétel közben hangot is rögzít.

7. Felvétel időköz

Használja a fel / le gombokat azon időköz kiválasztásához, amennyit a kamerának várnia kell, mielőtt a következő felvételt elkészítené. Ez megakadályozza, hogy túl sok felvétel készüljön ugyanazon eseményről. Választhat 5-60 mp vagy 1-60 perc között.

8. Oldalsó mozgásjelzők Be/Ki

9. Mozcásjelző érzékenység

A fő mozgásérzékelő érzékenysége állítható itt be. Beltéren és kevés zavaró tényezővel rendelkező környezetben válassza a "Hoch" (magas) lehetőséget. Válassza a "Mittel" (közepes) lehetőséget kültéren és normál mennyiségű

mozgással rendelkező környezetben és válassza a "Gering" (alacsony) lehetőséget olyan helyen, ahol nagy a

mozgás. A hőmérséklet befolyásolhatja az érzékenységet. A "Hoch" (magas) beállítás meleg környezethez alkalmas, míg a "Gering" (alacsony) lehetőséget válassza hideg környezethez.

10 Zél felvételi idő

Válassza az "Ein" (be) lehetőséget, ha a kamerának csak egy meghatározott időtartományban kell aktívnek lennie. Az itt elvégzett beállítások minden napra érvényesek. A kamera nem működik az aktív időtartományon kívül. Válassza az "Aus"-t (ki), ha a kamerának a nap 24 órájában aktívnek kell lennie.

11. Timelapse felvétel

Timelapse aus = kikapcsolva

Timelapse be = mozgástól függetlenül készíthet felvételeket. Felvételi távolság 0 mp és 24 óra között beállítható.

12. Nyelv

Itt állíthatja be a nyelvet angolra, németre, franciára, olaszra, hollandra, spanyolra vagy portugálra.

13. Idő/dátum

Itt állíthatja be a dátumformátumot (YYYY / MM / DD, DD / MM / YYYY vagy MM / DD / YYYY), az időformátumot (12/24 órás) és az időt és a dátumot. Használja a fel / le gombokat az érték változtatásához és a jobbra / balra gombokat az értékek közötti váltáshoz. Hagyja jóvá az OK gombbal.

14. Fénykép bélyegző Itt választhatja ki, hogy a fényképeire kerüljenek-e idő és dátum bélyegzők, vagy csak a dátum, vagy egyáltalán ne.

15. Jelszavas védelem

Válassza az "Ein"-t (be), ha egy PIN kódot szeretne használni a kamara védelméhez az illetéktelen hozzáférés ellen. A következő képernyő menüben állíthat be egy 4 jegyű PIN kódot. A beállított számkombinációt kell megadni minden egyes alkalommal, ha a kamerát SET (beállítás) üzemmódba váltják. Ha elfelejti a számkombinációt, a kamera nem kezelhető tovább.

16. Akusztikus jelzés a menüben

17. Memóriakártya formázása

A memóriakártya formázás funkció tartósan törli a kártyán lévő összes adatot. Mielőtt a kamerában egy új memóriakártyát kezd használni, vagy olyan kártyát, amit korábban másik készülékben használt, először meg kell formáznia a memóriakártyát. Válassza a "Ja" (igen) lehetőséget az OK gombbal és a következő üzenetet is hagyja jóvá OK-val. A formázási folyamat elkezdődik. A kártya formázása közben a "Bitte warten" (kérem várjon) üzenet látható.

18. A beállítások visszaállítása

Ha a menüpontot "Ja"-val (igen) jóváhagyja, az összes kamera beállítás törlődik (beleértve a PIN kódot is) és ismét a gyári beállítások aktiválódnak.

A kamera beirányítása

Teszt üzemmódban beállíthatja az optimális felvételi szöveget és tesztelheti a mozgásérzékelők észlelési tartományát.

Állítsa a tolókapcsolót "off"-ról "test"-re, hajtsa össze a kamerát, zárja le a záró pántokkal és akassza fel a kamerát a kívánt helyre. Ha oldalról közelít a kamerához, akkor amikor az oldalsó PIR érzékelők felismerik a mozgását, azt egy kéken világító LED-del jelzik. Menjen tovább és amikor a mozgását a

„központi PIR“ észleli, azt egy zöld LED-del jelzi. Így állíthatja be a kamera irányát a legjobban.

Kamera aktiválása működéshez

Ha minden beállítást elvégzett és a kamerát működtetni szeretné, állítsa a tolókapcsolót „on“ állásba.

A kamera előlapján lévő piros LED pár másodpercig villogni kezd és azt jelzi, hogy a kamerát élesítették

Éjszakai felvételek

Éjszaka a kamera előlapján lévő fekete infra LED-ek gondoskodnak a felvételek szükséges megvilágításáról.

A felvételek megjelenítése a képernyőn

Állítsa a tolókapcsolót "test" helyzetbe és nyomja meg a "Re-play" gombot. Ekkor a legújabb kép látható (a kijelző jobb felső sarkában az összes kép száma látható). a fel vagy le gombokkal tallózhat a képek között. A kioldó gombbal a megjelenített képet nagyíthatja, az OK gombbal visszakicsinyítheti. Ha nagyít, akkor a nyíl gombokkal a nagyított kivágást eltolhatja. A

„Menü“ gombbal törölhet egy kijelölt felvételt, törölheti az összes felvételt, aktiválhatja a diavetítés funkciót vagy aktiválhatja az írásvédelmet.

Ha az aktuálisan kiválasztott felvétel egy videó (ezt a kijelző bal felső sarkában láthatja), nyomja meg az OK gombot a videó lejátszásához. Nyomja meg az OK gombot ismét a videó leállításához.

Ha a "Menü gombot" megnyomja, a videó ismét az elejére tér vissza.