



MAGYAR

Gyártó

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
NÉMETORSZÁG



Tel.: +49 9103/71670
Fax.: +49 9103/716712
Email: info@woerlein.com
Web: www.woerlein.com



UR8600

KEZELŐFELÜLET


1. Kivetítő BE/KI
180°-os kijelzés elforgatás gomb
2. SLEEP / DIMMER gomb
3. ◀◀ (vissza) - gomb
4. ▶▶ (előre) - gomb
5. CLOCK / MEM/M+ / SET / Y – M - D gomb
6. ALARM 1 / Hangerő – halkabb
ALARM KI gomb
7. ALARM 2 / Hangerő – hangosabb
ALARM KI gomb
8. Rádió BE/KI / ALARM KI gomb
9. SNOOZE - érzékelő gomb
10. Kivetítő
11. Kijelző
12. Riasztás 2 kijelző (ébredtőjel)
13. Riasztás 2 kijelző (rádió)
14. Riasztás 1 kijelző (rádió)
15. Riasztás 1 kijelző (ébredtőjel)
16. USB-s töltő kimenet (DC 5V/1A)
17. DC bemenet hálózati adapterhez
18. Elemtartó
19. Antenna
20. Hangszóró

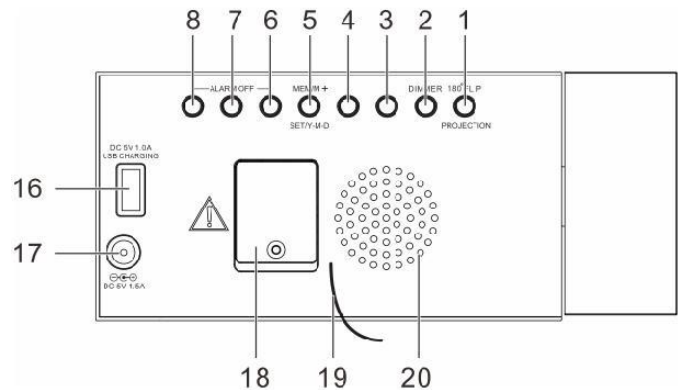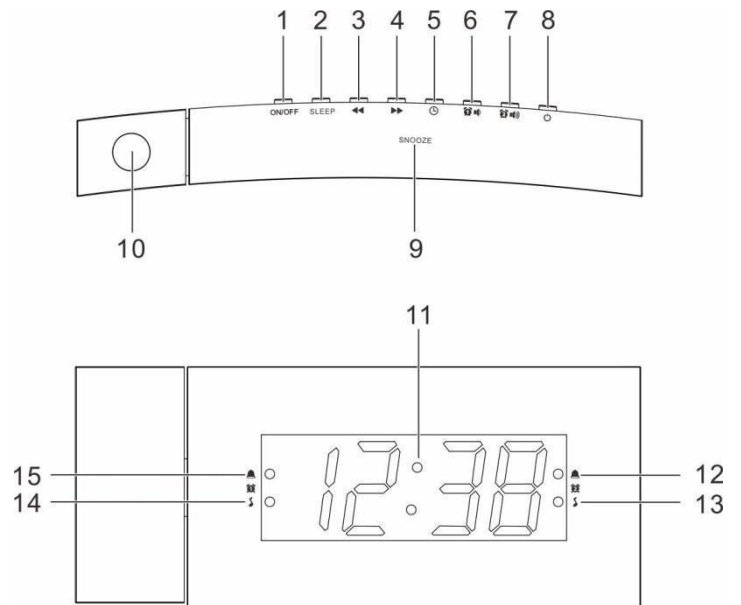

ÜZEMBE HELYEZÉS

Csatlakoztatás a hálózathoz

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter csatlakozó kábelét a készülék DC IN aljához (17).
2. Dugja a hálózati adaptert a konnektorba.
A kijelző fölvillog és a készülék működésre kész.

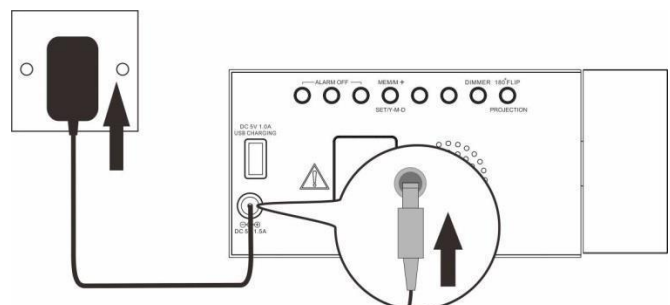

Áthidalás

- Ezzel a funkcióval az óra belül tovább jár (a kijelző nem világít), ill. a beállított ébresztési idő áramkimaradáskor is megmarad. A kijelző csak a hálózat visszatérésekor fog megint világítani, ill. aktiválódik az ébresztési funkció. Egy 3 V-os CR2032 gombelemet kell pólushelyesen az elemtartó rekeszbe (18) helyezni.
- Az elemtartó rekesz felnyitásához használjon csavarhúzó.
- Az elemet csak csatlakoztatott hálózati adapter mellett cseréljen, ellenkező esetben törölődik a beállítások és a beállított óraidő.

Dátum és óraidő beállítása

A dátum és az idő beállításához nyomja meg és tartsa Standby (készenléti) módban a "CLOCK" gombot (5), amíg az év száma villogni nem kezd.

- Év beállítása:** Nyomja meg a ►► vagy ◀◀ gombot (4 vagy 3). Nyomja meg a "CLOCK" gombot (5), hogy be tudja állítani a dátumot
- A hónap és nap beállítása:** Nyomja meg a ◀◀ gombot (3) hogy a hónapot be tudja állítani; és nyomja meg a ►► gombot (4) hogy a napot be tudja állítani; Nyomja meg a "CLOCK" gombot (5), hogy be tudja állítani az óraidőt.
- Óraidő beállítása:** Nyomja meg a ◀◀ gombot (3), hogy be tudja állítani az órát és a ►► gombot (4), hogy a percet is be tudja állítani.
- Nyomja meg a "Set" gombot (5) a beállítások elmentéséhez.

Antennahasználat

Az URH adók megfelelő vételéhez tekerje ki teljesen az URH huzalantennát (19).

Rádió üzemmód

1. Nyomja meg a "POWER" gombot (8), hogy bekapcsolja a rádiót.
2. Nyomja meg a ►► vagy ◀◀ gombot (4 vagy 3), hogy be tudja állítani a kívánt frekvenciát.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ►► vagy ◀◀ gombot (4 vagy 3), hogy elinduljon az automatikus keresés, a keresés a következő rendelkezésre álló rádióállomás megtalálásakor megáll.
4. A rádió kikapcsolásához nyomja meg a "Radio EIN / AUS (BE/KI) gombot (8).

A hangerő beállítása

Nyomja meg rádióhallgatás közben a nagyobb hangerő (7) vagy kisebb hangerő (6) gombot, hogy be tudja állítani a kívánt hangerőt.

Rögzített adók tárolója

Max. 10 állomás tárolható el.

1. Állítsa be a kívánt rádióállomást.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "MEM/M+" gombot (5), amíg a "P01" megjelenik a kijelzőn (vagy a következő üres memóriahelyig).
3. Nyomja meg a ►► vagy ◀◀ gombot (4 vagy 3), hogy a kívánt memóriahelyet (P01-P10) ki tudja választani
4. Nyomja meg a „SET” gombot (5) a memóriahely elfogadásához. A rádióállomás mentésre került.
5. Nyomja meg újból a "MEM/M+" gombot (5) egy memóriahely tárcsázásához, vagy nyomja meg röviden a „MEM/M+" gombot (5) és válassza ki a memóriahelyet a ►► vagy ◀◀ gombbal (4 vagy 3).

ÉBRESZTÉS (RIASZTÁS) FUNKCIÓ

Az ébresztési idő beállítása

Lehetősége van két különböző ébresztési idő beállítására (Alarm1 és Alarm2): Standby módban nyomja meg és tartsa lenyomva az "ALARM 1" vagy „ALARM 2“ gombot (6 vagy 7), amíg a kijelző villogni nem kezd.

- Riasztási idő beállítása:** Nyomja meg a ◀◀ gombot (3) az óra és a ▶▶ gombot (4) a perc beállításához.
Nyomja meg az "ALARM 1" vagy „ALARM 2“ gombot (6 vagy 7) a riasztási forrásra váltáshoz.
- Riasztási forrás beállítása:** Nyomja meg a ▶▶ vagy a ◀◀ gombot (4 vagy 3), hogy kiválasszthass a rádiót vagy a hangjelzést. A riasztás kijelző a kiválasztott beállításra vált. Nyomja meg az "ALARM 1" vagy „ALARM 2“ gombot (6 vagy 7) a riasztási ciklusra váltáshoz.
- Riasztási ciklus beállítása:** Nyomja meg a ▶▶ vagy a ◀◀ gombot (4 vagy 3), hogy be tudja állítani az ébresztési ciklust: (1 - 7 minden nap; 1 – 5 = Hétfő - péntek; 6 - 7 hétvége)

Az „ALARM 1” vagy „ALARM 2“ gomb (6 vagy 7) újbóli megnyomásával átveszi és aktiválja a beállításokat, a hozzátartozó riasztás kijelzés (ébredtő jel vagy rádió) felvillan.

Az ébresztés funkció be/kikapcsolása

Az ébresztés funkció be- vagy kikapcsolásához nyomja meg Standby (készenléti) módban az "ALARM 1" vagy „ALARM 2“ gombot. A hozzátartozó riasztás jelző kialszik vagy felvillan, ha az ébresztés funkció aktív.

Ébresztés funkció befejezése

- Az ébresztés funkció alatt nyomja meg a három "ALARM OFF" gomb közül az egyiket (6; 7; vagy 8) hogy az ébresztés funkciót az adott napra befejezze.
- Az ébresztés funkció alatt villog a hozzátartozó ébredtő jel kijelző.
- Az ébresztés funkció továbbra is aktív és a következő beprogramozott időpontban újra elindul.

Snooze – Szundi funkció

- Az ébresztés funkció megszakításához érintse meg a "SNOOZE" érzékelő gombot (9). Az ébresztés funkció 9 perc után újraindul.
- A szundi funkció alatt villog a hozzátartozó ébredtő jel kijelzés.
- A szundi funkció befejezéséhez nyomjon meg egyet az „Alarm OFF“ gombok közül (6; 7 vagy 8).

Sleep - Elalvás funkció

- Az elalvás funkciót automatikusan kikapcsolja a készülék a beállított idő lejárta után.
- Nyomja meg rádió üzemmódban újra a "SLEEP" gombot (2), hogy a működési időt Off=Aus=Ki, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 és 90 percre tudja beállítani.
- A beállított idő lejárta után a rádió automatikusan kikapcsol.
- Ha alvás üzemmódban újra megnyomja a "SLEEP" gombot (2), akkor kijelzi a hátralévő időt.
- Hogy a funkciót korábban le tudja állítani, nyomja meg a rádió BE / KI gombot (8).

INFORMÁCIÓK KIJELEZÉSE

- Nyomja meg Standby-ban újra az Y-M-D gombot (5), hogy az évet, dátumot; az óraidőt és a hét napjait kijelje. (d1 = Hétfő, d2 = Kedd, d3 = Szerda, d4 = Csütörtök, d5 = Péntek; d6 = Szombat és d7 = Vasárnap).
- Hogy rádió üzemmódban kijelje a beállított frekvenciát, röviden meg kell nyomnia a ►► vagy ◀◀ gombot (4 vagy 3).

KIJELZÉS FÉNYEREJE

- Három fényerő fokozat (világos, közepes vagy kikapcsolt) állítható be, ehhez Standby (készenléti) üzemmódban ismételtén nyomja meg a "DIMMER" gombot (2).

KIVETÍTŐ

- Az óraidő kivetítés bekapcsolásához nyomja meg a "PROJECTOR" gombot (1).
- Forgassa el a kivetítőt (+/- 90°), hogy a kivetítés szögét /-pozícióját meg tudja változtatni.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a "180° FLIP" gombot (1) a kijelző 180°-os elforgatásához.

Megjegyzés: Az effektív hatótáv kb. 0,5 - 3 méter, a kivetített óraidő csak besötétített helyiségben látható.

USB-S KÉSZÜLÉK TÖLTÉSE

Ha egy külső USB-s készüléket (pl. mobiltelefon) egy USB kábellel (nem szállítjuk vele) az USB aljhoz csatlakoztat, automatikusan tölni kezdi. A rádió nem képes lejátszani a külső készüléken található anyagokat.


Készülék ápolás

- A készüléket egy puha és nedves kendővel tisztítsa meg, ezután hagyja megszáradni.
- A tisztításhoz ne használjon erős tisztítókat, keféket vagy éles fém tárgyakat. Ezek károsíthatják a készülék felületét.
- Ne merítse a készüléket vízbe és ne engedje, hogy nedvesség jusson a készülékhez.

Tárolás

- A készülék tárolásához távolítsa el a hálózati adaptert és tisztítsa meg a rádiót.
- A készüléket tiszta és száraz helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

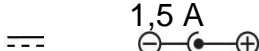URH / FM vételi tartomány:	87,5–108 MHz
Adó memóriahelyek száma:	10
Hálózati adapter	Bemenet: AC 100-240 V, 50/60Hz
	Kimenet: DC 5 V, --- 1,5 A
	

IMPORTÁLÓ

Wörlein GmbH	Tel.	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax.:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email:	service@woerlein.com
Németország.	Web:	www.woerlein.com

Műszaki változtatások és nyomtatási hibák joga fenntartva.
Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Sokszorosítás csak a Woerlein GmbH kifejezett engedélyével.

