


## H-5(3X)-F und H-5(4X)-F

Kettős falú zsugorcső / rugalmas / lángálló / 3:1/4:1 / ragasztós bevonattal

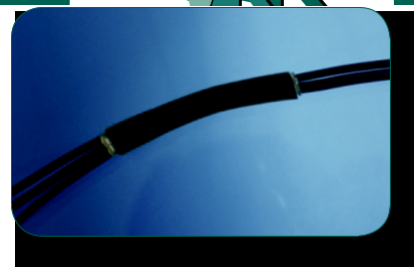

### Tulajdonságok:

- hálósított, koextrudált poliolefin **ragasztós bevonattal**.
- zsugorodási arány: 3:1 és 4:1
- lángálló
- kiváló tömítési és szigetelési tulajdonságok
- UV-álló

### Engedélyek:

- UL224 125 °C VW-1 600 V file E204071
- Teljesíti a RoHS követelményeket
- Teljesíti a SAE-AMS-DTL-23053/4 szabványt

### Állag::

- Üzemi hőmérséklet: -55°C - +125°C
- Min. zsugorítási hőmérséklet: +70 °C
- Min. hőmérséklet a teljes zsugorodáshoz: +110 °C
- Hosszanti zsugorodás: 0 ± 10% max.

### Megrendelési tudnivalók:

- Szín: fekete
- Speciális színek: piros, kék, sárga, zöld, fehér, átlátszó (másodosztályú lángálló)
- Szállítható rendelt hosszban és dobozokban is (lásd a 41. oldalt).

Típus/méret	Szállítási állapot: belső átmérő mm-ben (min.)	Zsugorodás után: belső átmérő mm-ben (max.)	Zsugorodás után: falvastagság mm-ben (min.)	Tekercs/méter
H-5(3X)-F 3:1 3,0/1,0	3,0	1,0	1,00	150
H-5(3X)-F 3:1 4,8/1,5	4,8	1,5	1,00	75
H-5(3X)-F 3:1 6,0/2,0	6,0	2,0	1,00	75
H-5(3X)-F 3:1 9,0/3,0	9,0	3,0	1,40	50
H-5(3X)-F 3:1 12,0/4,0	12,0	4,0	1,60	30
H-5(3X)-F 3:1 19,0/6,0	19,0	6,0	2,15	30
H-5(3X)-F 3:1 24,0/8,0	24,0	8,0	2,40	30
H-5(3X)-F 3:1 30,0/10,0	30,0	10,0	2,40	30
H-5(3X)-F 3:1 40,0/13,0	40,0	13,0	2,40	30
H-5(4X)-F 4:1 4,0/1,0	4,0	1,0	1,00	150
H-5(4X)-F 4:1 6,0/1,5	6,0	1,5	1,00	75
H-5(4X)-F 4:1 8,0/2,0	8,0	2,0	1,00	75
H-5(4X)-F 4:1 12,0/3,0	12,0	3,0	1,40	50
H-5(4X)-F 4:1 16,0/4,0	16,0	4,0	1,60	30
H-5(4X)-F 4:1 24,0/6,0	24,0	6,0	2,15	30
H-5(4X)-F 4:1 32,0/8,0	32,0	8,0	2,40	30
H-5(4X)-F 4:1 38,1/9,5	38,1	9,5	2,40	30
H-5(4X)-F 4:1 52,0/13,0	52,0	13,0	2,40	30