

Használati útmutató


TFA

CE




Kat. Nr. 14.1509

1. ábra

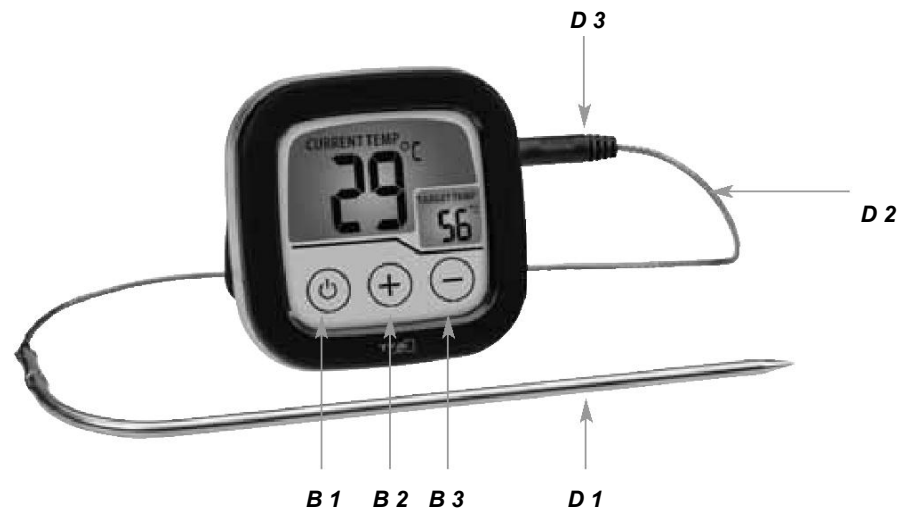


2. ábra

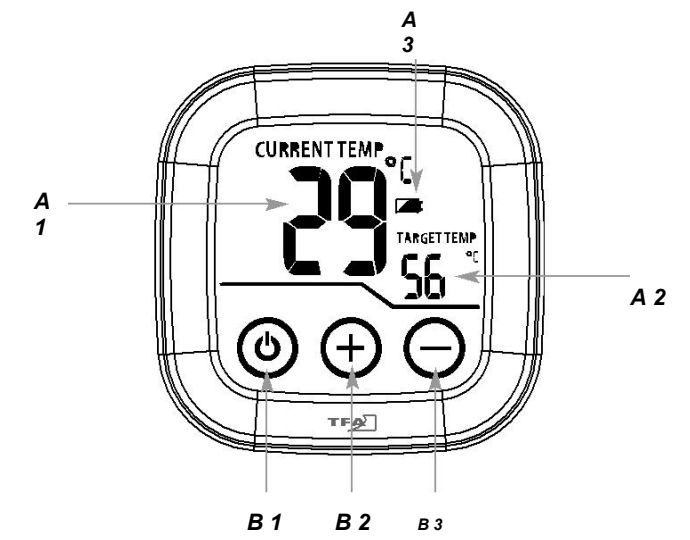

2

3

3. ábra

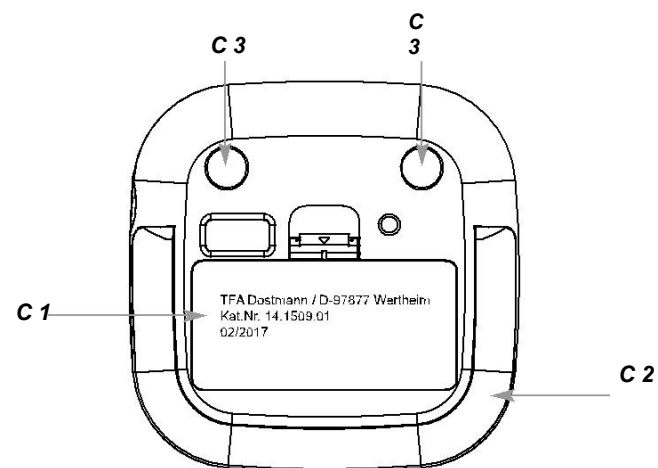

Digitális grill hőmérő

Köszönjük, hogy a TFA cég terméke mellett döntött.

1. Mielőtt elkezdi használni a készüléket

- olvassa el a használati útmutatót.
Így megismerheti a készüléket, összes funkcióját és alkotórészét, fontos részleteket tudhat meg a készülék üzembeállításáról és kezeléséről, és tanácsokat kaphat egy esetleges hiba elhárításáról.
- A használati útmutató figyelembe vételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának a helytelen használat miatti elvesztését.
- A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Ugyancsak nem vállalunk felelősséget hibás mérési eredményekért és azok következményeiért.
- Különösen a biztonsági tudnivalókat vegye figyelembe!
- Őrizze jól meg ezt a használati útmutatót.

2. A szállítás tartalma

- Digitális grill hőmérő
- Nemesacél érzékelő kb. 100 cm kábellel
- Használati útmutató

3. Az új készüléke alkalmazási területe, és előnyei egy pillantásra

- Színes kijelzővel, háttérvilágítással és érzékelős gombokkal
- a maghőmérséklet felügyeletéhez

Digitális grill hőmérő

- Hús és szárnyas optimális elkészítéséhez
- Használható tűzhelyhez vagy grillhez, ideális alacsony hőmérsékleten való sütéshez is
- Egyedi hőmérséklet beállítható
- Riasztó hang a célhőmérséklet elérésekor
- Nemesacél beszűrő érzékelő kb. 100 cm vezetékkel
- Rögzítő mágnessel és kihajtható állító támasszal

4. Az Ön biztonsága érdekében:

- A készülék kizárólag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja más módon a készüléket, mint ahogyan ez az útmutató leírja.
- A készülék önkényes javítása, átépítése és átalakítása tilos.
- Ez a készülék nem alkalmas gyógyászati célokra.

Vigyázat!

Balesetveszély:

- Viseljen hőálló védőkesztyűt, ha a mérő érzékelőt a sütési folyamat közben vagy után megérinti. Égési sérülés veszélye!
- Ne használja a készüléket mikrohullámú sütőben.
- Óvatosan bánjon a hegyes beszűrő érzékelővel. Tároláshoz mindig tegye fel a védősapkát.
- A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.

6

Digitális grill hőmérő

- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltsse fel. Robbanásveszély áll fenn!
- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak. Az elemek kifolyásának elkerülésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemeket. Ne használjon keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ha kifolyt elemekkel foglalkozik, viseljen vegyszerálló védőkesztyűt és védőszemüveget!

Fontos tudnivalók a készülék biztonságáról!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak. Csak az érzékelő hőálló 300°C-ig, a kábel csak 250°C-ig. Ne tartsa soha az érzékelőt közvetlenül tűz fölé.
- A kijelző részt, az érzékelőt és a kábelt ne merítse vízbe, mert nedvesség hatolhat bele, és ez hibás működéshez vezethet. Ne tisztítsa a készüléket mosogatógépben!
- Vigyázzon éles szélű keretekenél és zsanéroknál! A kábelt ne törje meg és ne húzza vele a készüléket.

5. A készülék részei

A: Kijelző (2. ábra):

A 1: Aktuális hőmérséklet

A 2: Célhőmérséklet

A 3: Elemszimbólum

7

Digitális grill hőmérő

B: Érzékelő gombok (1+2. ábra):

B 1: **ON/OFF** (be/ki) gomb

B 2: + gomb

B 3: – gomb

C: Készülékház (3. ábra):

C 1: Elemtartó

C 2: Állító támasz (kihajtható)

C 3: Rögzítő mágnes

D: Érzékelő (1. ábra):

D 1: Beszűrő érzékelő

D 2: kábel

D 3: Csatlakozó dugó

6. Használatba vétel

- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- Távolítsa el a nemesacél érzékelő gumi védősapkáját.
- Dugja be az érzékelőkábel csatlakozó dugóját a csatlakozóba.
- Nyissa fel az elemtartót, és rakjon be két új mikroelemet. Az elemek berakásakor figyeljen a helyes polarításra. Az LC kijelző minden szegmense rövid időre megjelenik.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.
- A hőmérséklet aktuális értéke és a célhőmérséklet (előre beállítva: 77°C) megjelennek a kijelzőn.
- A készülék ezzel üzemkész.

8

Digitális grill hőmérő

7. Kezelés

- Kapcsolja be a készüléket az **ON/OFF** gombbal.
- Ha 10 másodpercig nem nyomnak gombot, a háttérvilágítás automatikusan kikapcsolódik.
- Nyomja meg röviden az **ON/OFF** gombot, a háttérvilágítás újbóli bekapcsolásához.
- Minden gombnyomást egy sípoló hang nyugtáz.
- Ha a + vagy a – gombot beállítási üzemmódban nyomva tartja, gyorsállítást végezhet.
- Nyomja meg az **ON/OFF** gombot 2 másodpercig, a készülék kikapcsolásához.

7.1 A mérési folyamat

- Dugja be az érzékelőt legalább 2,5 cm mélyen a hús legvastagabb részének közepébe, szárnyasoknál a törzs és a láb között; ne érintsen sem csontot, sem porcot, és ne álljon ki a sülő húsból. Tolja be a sütni való húst a sütőbe, és állítsa be a megfelelő sütőhőmérsékletet.
- Vezesse ki egyszerűen a kábelt. A kábel a sütő tömítésének formájához illeszkedik. Legyen óvatos éles szélű kereteknél és zsanéroknál!
- A hőmérőt a sütő közelében (kábel hossza kb. 100 cm) rögzítse a mágnessel, vagy állítsa a készüléket a támasszal egy sima felületre.
- Állítsa be a + vagy – gombbal a kívánt maghőmérsékletet.
- Ha a beállított hőmérsékletet a hőmérő elérte, riasztó hang hallatszik.
- A háttérvilágítás bekapcsolódik.
- Távolítsa el az érzékelőt és kapcsolja ki a készüléket, a riasztás leállítására.
- A hang tovább szól addig, amíg a hőmérséklet ismét a beállított riasztási érték alá süllyed.

9

Digitális grill hőmérő

8. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített kendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket! Óvja a nedvességtől.
- Ha víz vagy gőz jutna be a csatlakozójába, az befolyásolhatja az érzékelőkábelrel való kapcsolatot. Szárítsa meg a hegyet használat előtt egy törlővel, mielőtt a kijelző készülékhez csatlakoztatja.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Tárolja a készüléket mindig egy megfelelő száraz helyen.

8.1 Elemcsere

- Ha az elemszimbólum megjelenik, cserélje ki az elemet.
- Nyissa fel a báziskészülék elemtartóját, és rakjon be helyes polaritással két új mikroelemet.
- Zárja vissza az elemtartó rekeszt.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Nincs kijelzés	→ a készüléket az ON/OFF gombbal kapcsolja be → rakja be helyes polaritással az elemeket → Cserélje ki az elemeket

10

Digitális grill hőmérő

Helytelen kijelzés → Cserélje ki az elemeket
→ A hegy és az alj érintkezését meg kell vizsgálni, adott esetben kiszáritani.

Kijelzés LLL → a hegy és az alj érintkezését ellenőrizni
→ a kábelérzékelőt bedugni

Hőmérséklet kijelzés túl magas → a mérő érintkező elhelyezkedését a sültben meg kell vizsgálni.

Ha a készüléke a fenti intézkedések ellenére sem működik, forduljon a kereskedőhöz, akinél a terméket beszerezte.

10. Eltávolítás

A jelen terméket a gyártó kiváló minőségű anyagokból és alkotórészekből állította elő, amelyek újból felhasználhatók.



Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemétbe dobni!
Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően.

A nehézfémekre vonatkozó jelölések a következők:
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

11

Digitális grill hőmérő



A készüléket az elektromos és elektronikus hulladékok eltávolítására vonatkozó EU-Irányelvnek (WEEE) megfelelően kell ártalmatlanítani.

A készüléket nem szabad a háztartási szeméttel ártalmatlanítani. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni.

11. Műszaki adatok:

mérési tartomány	-30 °C...300°C
felbontás	1°C
HHH/LLL	a hőmérséklet a mérési tartományon kívül van
Tápáramellátás	Tápáramellátás: 2 db 1,5 V-os AAA (nem része a szállításnak)
Ház méret:	76 x 25 x 76 mm
Súly	66,6 g (csak a készülék)

Ezt a használati útmutatót vagy annak kivonatait csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

A termékre vonatkozó legújabb műszaki adatok és információk megtalálhatók a termék cikkszámának beadásával a honlapunkon.

www.tfa-dostmann.de

TFA Dostmann GmbH & Co. KG, Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland

01/17