



Használati útmutató

USB-s kazetta digitalizáló, Basetech BT-USB-TAPE-100

Rend. sz. 1576982

Rendeltetészerű használat

A termék audiokazetták lejátszására szolgál. Az USB csatlakozón keresztül a termék összeköthető egy számítógéppel. A szállításban mellékelt szoftverrel az audiokazetta hangsávja digitálisan tárolható a számítógépen. A feszültségellátás elemeken, USB-n vagy egy külön beszerezhető hálózati adapteren keresztül történik.

A termék csak száraz környezetben használható. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel - pl. a fürdőszobában, vagy hasonló helyeken - érintkezzen.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnev és készülékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos márkanéve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- USB-s kazetta digitalizáló
- USB kábel
- Szoftver CD
- Fejhallgató
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági tudnivalókat tartsa be.



Különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók


- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhatnak gyermekek kezében.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérüléseket mutat,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

- Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé.
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az elhelyezéskor a csatlakozóvezeték nincs összenyomva, megtörve vagy éles peremektől nem sérült meg.
- Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel, mert halláskárosodást okozhat.
- Ne használja a terméket akkor, ha aktívan részt vesz a közúti közlekedésben (autóvezetés közben).
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Elemek és akkuk

- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, hogy megelőzze a kifolyásukból származó károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás elemeket/akkumulátorokat kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkumulátorokat ne hagyja szabadon heverni, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.
- Az összes elemet/akkumulátort egyszerre kell cserélni. A régi és új elemek/akkumulátorok vegyes használata esetén kifolyásuk miatt a készülék károsodhat.
- Ne szedje szét az elemeket/akkumulátorokat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Ne próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni. Robbanásveszély!

Szervek

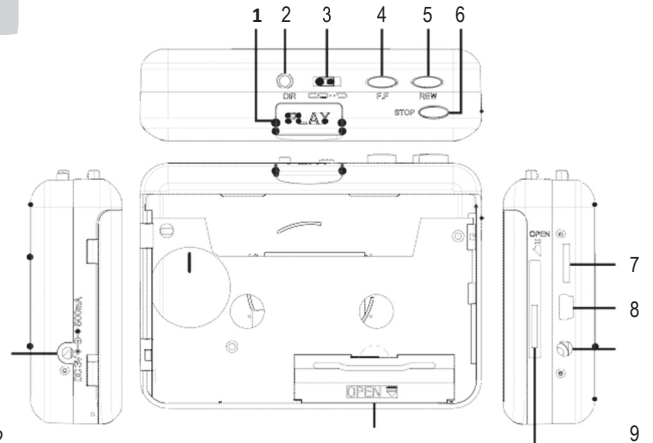

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|------------------------|
| 1 | PLAY gomb | 7 | Hangerő szabályozó |
| 2 | DIR gomb | 8 | USB csatlakozó felület |
| 3 | Tolókapcsoló a végtelenített hurokhoz | 9 | Fejhallgató kimenet |
| 4 | F.F gomb | 10 | Reteszelés |
| 5 | REW gomb | 11 | Elemtartó |
| 6 | STOP gomb | 12 | DC alj |

Tápfeszültség ellátás

→ Hordozható kazetta lejátszóként elemekre van szükség.

Ha helyben maradva használja, a feszültségellátást egy hálózati adatterről vagy egy USB portról is meg lehet oldani.

Kazetták digitalizálásánál elegendő, ha a terméket egy számítógép USB portjára csatlakoztatja. Elemek ebben az esetben nem szükségesek.

a) Elemek berakása / cseréje

- Tolja a reteszelés a nyíl irányába, a kazettarekesz kinyitására.
- Vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
- Helyezzen be helyes polaritással 2 db AA-méretű ceruzaelemet. Figyelje ehhez az elemtartó fedelén látható pólus jelöléseket.
- Zárja vissza az elemtartót.

→ Cserélje ki az elemeket, ha a lejátszási sebesség észrevehetően csökken.

b) Hálózati adapter

- A hálózati adapternek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:
 - Kimenő feszültség: 3 V/DC
 - Kimenő áram: 500 mA
 - Belső plusz pólus
 - Dugó átmérő (kívül/belül): 4,0/1,3 mm
- Az adapter DC-dugóját kösse össze a termék DC aljával.
- Csatlakoztassa a hálózati kábel hálózati dugóját egy szokványos háztartási dugaszoló aljzatba.

Nyomógomb-/kapcsoló funkció

Nyomógomb/kapcsoló	Funkció				
DIR	Megváltotta a irányt, amelyben a kazetta lejátszásra kerül. Így a kazetta másik oldalát is meghallgathatja, anélkül, hogy a kazettát kivenné.				
Tolókapcsoló a végtelenített hurokhoz	<table border="1"><tr><td>—</td><td>Végtelenített hurok</td></tr><tr><td></td><td>A kazetta mindkét oldalát egyszer végigjátssza, ezután a lejátszás leáll.</td></tr></table>	—	Végtelenített hurok		A kazetta mindkét oldalát egyszer végigjátssza, ezután a lejátszás leáll.
—	Végtelenített hurok				
	A kazetta mindkét oldalát egyszer végigjátssza, ezután a lejátszás leáll.				
Játék	Lejátszás				
K.F	Előretekerés				
REW	Visszatekerés				
STOP	Stop				

→ Ha a lejátszás iránya megváltozik, akkor az **F.F** és **REW** gombok funkciója ennek megfelelően fordított lesz.

Kzetta digitalizálás

- Telepítse az „Audacity” szoftvert a mellékelt CD-ről.

→ A legújabb szoftver változatot a következő linkről is letöltheti: <http://www.audacityteam.org/download/>

- Tegyen be egy kazettát a termékbe.
- Kösse össze a terméket a mellékelt USB kábelen keresztül egy számítógéppel.
- Indítsa el a szoftvert.
- Válassza a beállításokban az „USB Audio Device”-t (USB audio készülék) felvevő készülékként.
- Indítsa a kazetta lejátszását, úgy, hogy a **PLAY** gombot nyomja.
- Kattintson a piros körre, a felvétel indításához.
- A felvétel befejezéséhez kattintson a sárga négyzetre.
- Kattintson „File”-ra (fájl) és exportálja az audio fájlt a kívánt formátumba. Egy részletes

→ útmutatót a szoftverhez a sugóban talál.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a kábelt a termékről.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
- Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
- A készülék tisztítására használjon egy puha, szőszmentes törleruhát. A kazetta belsejében található részek tisztításához speciális tisztító kazetták kaphatók a szakkereskedésekben.

Eltávolítás

a) A készülék



Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási szemétként. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve távolítsa el őket.

b) Elemek/akkuk



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; tilos azokat a háztartási szemétként kidobni!

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik, amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható szeméttartály ikon alatt található).

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

Műszaki adatok:

Tápellátás..... 2 db AA ceruzaelem (nem szállítjuk vele)

3 V/DC hálózati adapter (nem szállítjuk vele), 5 V/DC USB-n keresztül

Rendszerfeltételek..... Windows®XP (Home, Pro, SP1, SP2, SP3-al, csak 32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), Mac OS 10.6 és

magasabb USB-Standard

..... USB 2.0

Fejhallgató csatlakozó..... 3,5 mm-es jack

Üzemi feltételek..... +10 ... +40 °C, 20 – 90 % rel. nedvesség

Tárolási feltételek..... 0 ... +50 °C, 20 – 80 % rel.

nedvesség Méretek (H x Szé x Ma)..... 113 x 81 x 31 mm

Súly..... 160 g

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

*1576982_v1_0917_02_IPL_m_de