


TG-24 LED Aromaporlasztó Használati útmutató

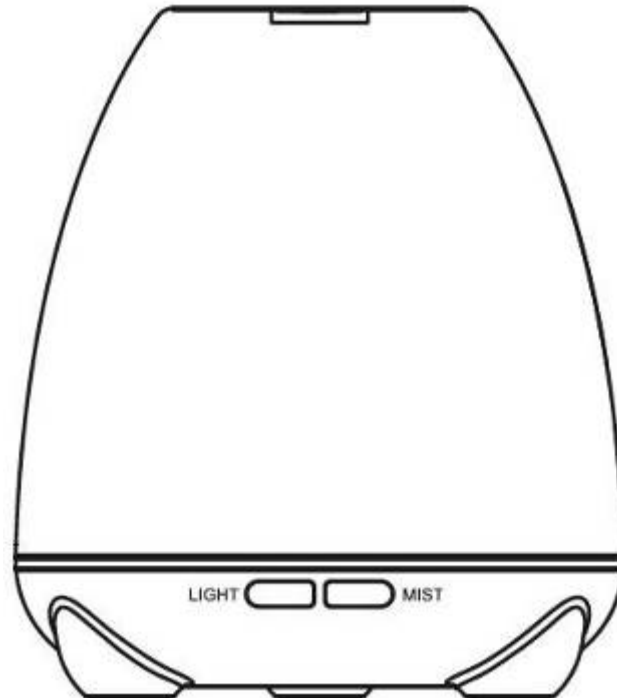

A készülék első használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Tartsa biztonságos helyen a későbbi használatra.

Főbb tulajdonságok

- Aromatizálás ultrahangos párasítási technológiával
- Alkalmas illóolajokhoz
- LED világítás 7-szeres színváltással
Párasítás világítással és világítás nélkül is lehetséges -
- Gyakorlatilag zajtalan: használata hálósobákban és
gyerekszobákban is
- A víztartály kapacitása:: 100 ml
- Automatikus lekapcsolás, ha a víztartály kiürült
- Egyszerű működés és nagyon könnyű tisztítás
- Energiatakarékos: mindössze 7,3 watt -
- Nagy biztonság a 24 V-os kisfeszültségnek köszönhetően
óra




Műszaki adatok

- Tápáramellátás: 100-240 V~, 50/60Hz / 24 V=
500mA
- Kábel hossza: kb. 150 cm
- Energiafogyasztás: 7,3 W
- Ultrahang frekvencia: a rezgés kb. 2,4 MHz-es
- Anyaga: PP
- A víztartály kapacitása: 100 ml
- Szakaszos párasítás/ folyamatos párasítás
Párasítási üzemmód
- Működési idő szakaszos párasítás üzemmódban: 8-10 óra.
- Működési idő szakaszos folyamatos párasítás üzemmódban: 4-6
óra
- LED 7 színnel: automatikus színváltás /
egyszínű / ki
- Méretek: 105 mm (átmérő) x 140 mm (magasság)
- Súly: kb. 200 gramm

Szállítás tartalma

- LED aromaporlasztó - hálózati tápegység - mérőpohár - használati utasítás

Ez az Aromaporlasztó ultrahang segítségével azonnal elpárologtatja a vizet és az illóolajokat egy tartályban, hogy hűvös, száraz, illatos ködöt hozzon létre.

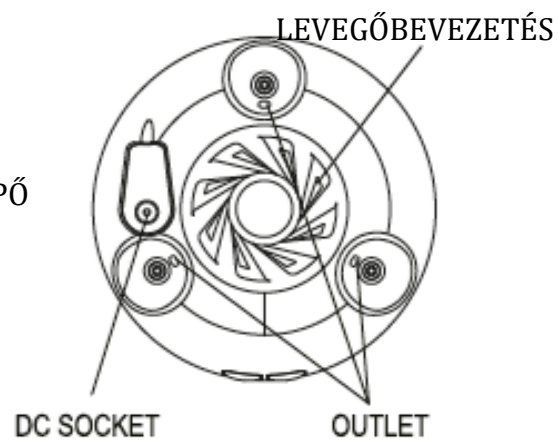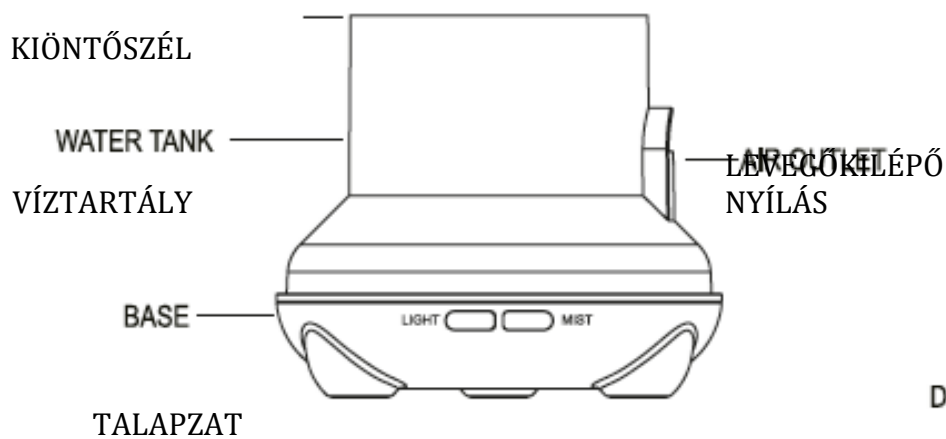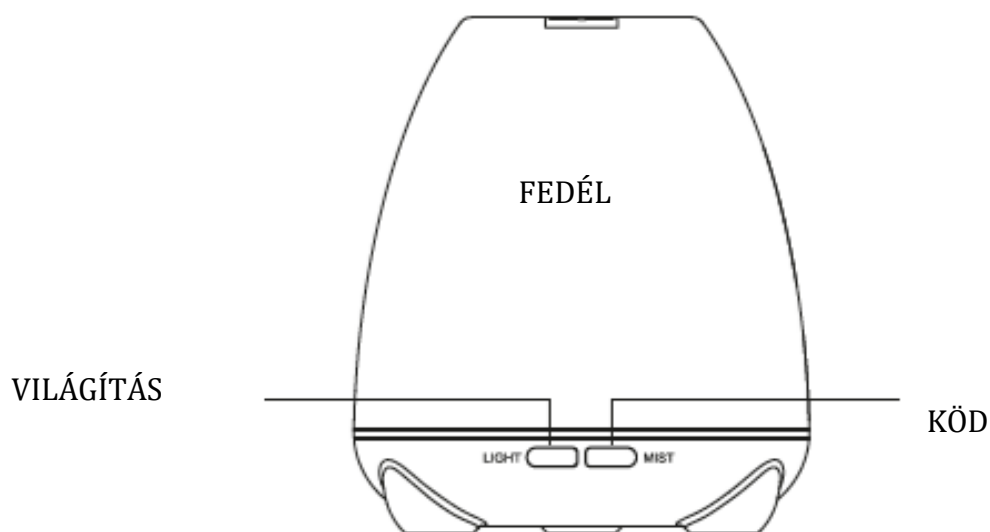


egyenáramú
csatlakozóhével

KILÉPŐNYÍLÁS

HASZNÁLAT

1. Forgassa el a fedelet az óramutató járásával ellentétes irányba, és óvatosan vegye le. **1. ábra**
2. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet az talpzat egyenáramú csatlakozóhüvelyéhez. **2. ábra**
3. A mérőpohárral töltsön vizet a tartályba. (Ne lépje túl a 100 ml-es maximális jelölést. Ne töltsön be vizet, amikor a készülék működik. Ne töltsön be forró vizet.)
4. Adja be az illóolajokat a víztartályba (0,1-0,15 ml/100 ml víz). **3. ábra**
5. Rakja fel a fedelet, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba (a ködnyílás a megvilágítás/köd nyomógombbal megegyező irányba nézzen. A fedelet a készülék üzembe helyezése előtt már fel kell tenni). **4. ábra**
6. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a használatra szánt hálózati dugaszaljhoz.
7. A világítás nyomógombjának az első megnyomásakor bekapcsolódik a 7 színre kiterjedő automatikus színváltás. A második megnyomáskor a 7 szín mindegyikéhez 2 fényerősség áll rendelkezésre). **5. ábra**
8. Ha 2 másodpercnél hosszabb ideig nyomja meg a világítás nyomógombját, a világítás kialszik. A világítás önmagában is működhet, ködképzés nélkül.
9. A köd-nyomógomb egyszeri megnyomásakor a jelzőlámpa ZÖLD színnel világít, és alapértelmezés szerint az intervallum üzemmód lép működésbe (30 mp bekapcsolás, 30 mp kikapcsolás, ciklusismétlés). Második megnyomásakor a jelzőlámpa PIROS színnel világít, és az üzemmód folyamatos ködképzés. A harmadik megnyomásnál a MIST (KÖD) kikapcsolódik. **6. ábra**
10. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, engedje le a vizet a tartályból, és tárolja a készüléket száraz helyen.
11. Amikor a készüléket bekapcsolja, alapértelmezés szerint kikapcsolt állapotban van.
12. A készülék vízhiány esetén automatikusan kikapcsolódik, még akkor is, ha a MIST gomb "be" állásban van.

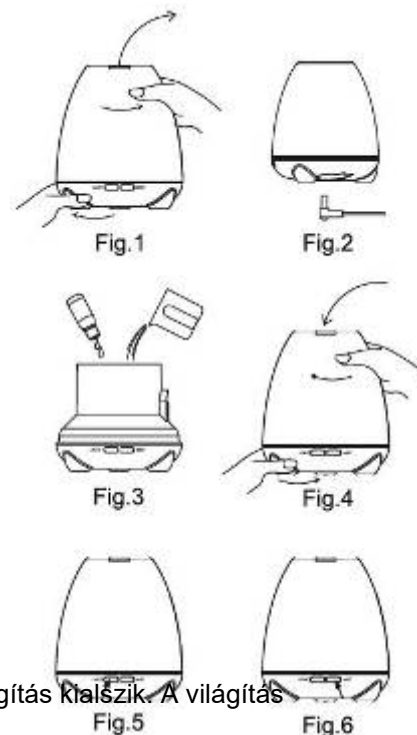

13. A világítás automatikusan kikapcsolható a beállítható időzítő által beállított párásítással együtt.


FIGYELEM

- A keletkező pára mennyisége és intenzitása változhat, de ez nem szokatlan, és nem tekinthető hibának.
- Az ezt befolyásoló tényezők közé tartozik a víz fajtája, a páratartalom, a hőmérséklet és a légáramlatok.
- Ha nincs víz a tartályban, a **MIST (KÖD)** gomb megnyomására a készülék hármat "csipog", hogy emlékeztessen a víz feltöltésére. A készülék víz nélkül nem működik.
- Ezzel a készülékkel csak 100%-ban természetes illóolajok használhatók. A kémiai illatanyagokat, fűszereket vagy szennyeződések tartalmazó olajok meghibásodást okozhatnak. Legfeljebb 3-5 cseppet használjon 100 ml vízhez. A túlzott mennyiségű olaj eltömíti a rendszert, és meghibásodást okozhat. Mielőtt más illóolajra váltana, tisztítsa meg a készüléket a karbantartási utasításoknak megfelelően.

VÉLETLEN SZIVÁRGÁS

Ha a készülék használat közben véletlenül feldől vagy felborul, a meghibásodás elkerülése érdekében kövesse az alábbi lépéseket.

- Válassza le a készüléket a tápegységről, és vegye le a fedelet.
- Öntse ki az összes maradék vizet a víztartályból.
- Óvatosan rázza meg a készüléket, hogy a mechanizmusba jutott víz eltávozzon. Ezután hagyja a készüléket legalább 24 órán át száradni.

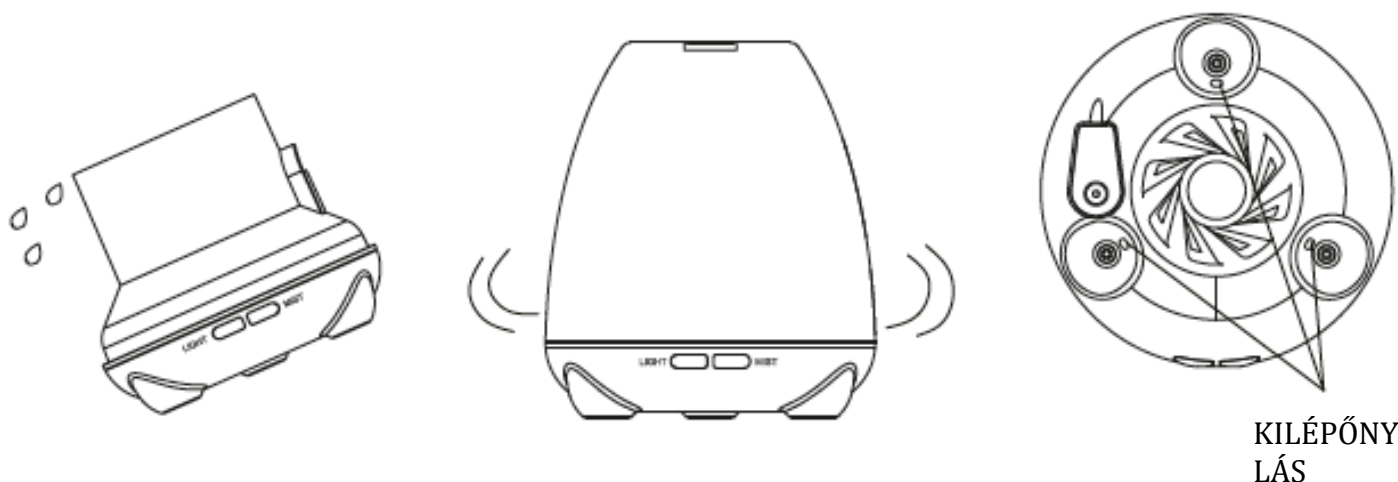

KARBANTARTÁS

5-6 használat vagy 2-3 nap után tisztítsa meg a készüléket az alábbiak szerint.



- Válassza le a készüléket a tápegységről, és vegye le a fedelet.
- A fedél belső része tisztítás céljából leszerelhető.
- Tisztítás után szabályosan szerelje be a belső részt.
- Engedje le a maradék vizet a **KIÖNTŐSZÉLEN** át a tartályból.
- Húzza ki a hálózati kábelt a készülék talapzatából.
- Tegyen 1 evőkanál citromsavat a víztartályba, és adjon szűk 100 ml melegvizet (legfeljebb 70 °C-os) hozzá.
- Hagyja állni a készüléket 5 percig, majd engedje le az oldatot a tartály **KIÖNTŐSZÉLÉN** át.
- Törölje át a készüléket egy puha ruhával. Kerülje az ultrahangos rezgőlemez környezetét. Ez könnyen megtisztítható egy vattarudacskával.



Ne használjon savakat, enzimeket vagy tisztítószereket, mivel fennáll a mérgező gázok képződésének vagy a készülék meghibásodásának a veszélye.

A fedél belső része tisztítás céljából leszerelhető.

1. Az ábrán látható módon húzza meg a fogantyút a kioldáshoz.
2. A belső rész megtisztítása után rakja vissza a fogantyút, és nyomja le a belső és a külső burkolatot, amíg egy "kattanást" nem hall.

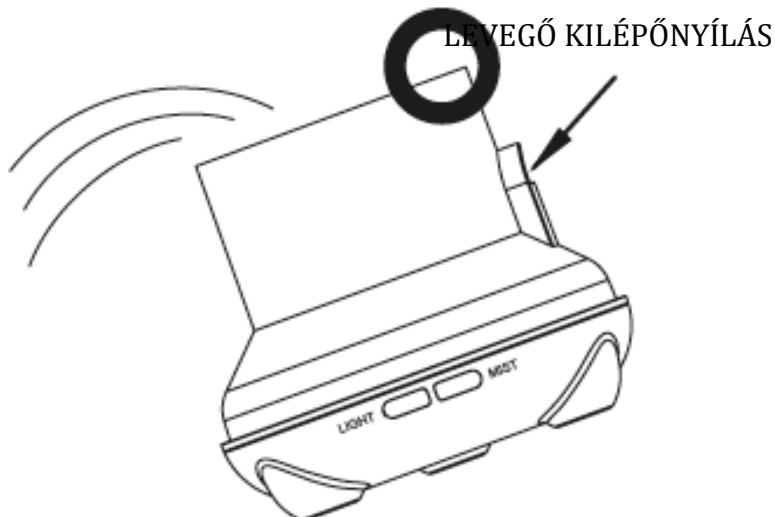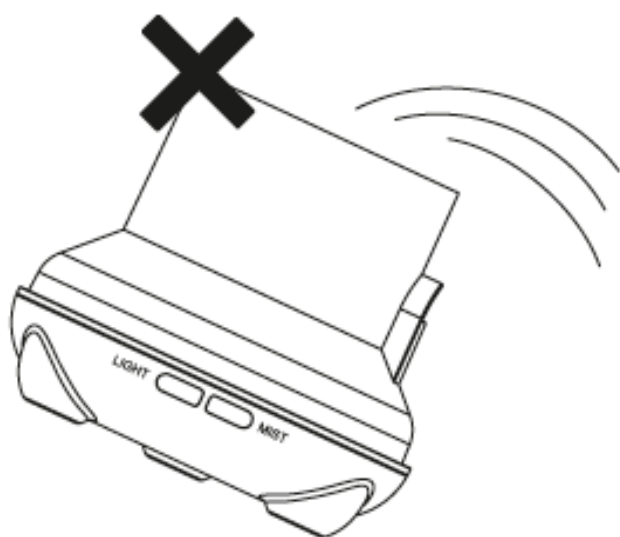































ÓVINTÉZKEDÉSEK

Olvassa el a következő intézkedéseket a készülék meghibásodásának az elkerülése érdekében.

- Feltöltéskor ne lépje túl a "MAX." jelölést.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a tartály üres.
- Ne érintse meg az ultrahangos rezgőlemezt.
- A meghibásodások elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa a készüléket a karbantartási utasításoknak megfelelően.
- A karbantartási munkálatok elvégzése előtt mindig válassza le a készüléket a hálózatról.
- Higiéniai okokból a használat után a maradék vizet öntse ki a tartály **"KIÖNTŐSZÉLÉN"** keresztül, és törölje át a készüléket egy tiszta, száraz ruhával.
- Az illóolajok foltokat okozhatnak. Ha a készülékre kiömlött olaj jut, törölje le puha ruhával.
- Csak a mellékelt mérőpoharat használja a víz tartályba töltéséhez. Ne töltsön a készüléket közvetlenül a vízcsapból.
- Ne irányítsa a ködöt közvetlenül bútorokra, ruhákra, falakra stb.
- Tartsa távol a készüléket a közvetlen napsütéstől, hőforrásoktól, légkondicionálóktól vagy ventilátoroktól.
- Tegye a készüléket mindig stabil, sík felületre helyezze, ne rakja szőnyegre, mennyezetre vagy más instabil felületre.
- Tartsa távol a készüléket az elektronikus berendezésektől, például TV-készüléktől és audioberendezéstől.
- Ne döntse fel a készüléket, mert így víz kerülhet a mechanizmusba, és meghibásodást okozhat.
- Ne használja a készüléket folyamatosan, a készülék automatikus kikapcsolása után várjon 60 percet a következő használat előtt, hogy elkerülje az ultrahangos lemez károsodását.
- Csak csapvizet használjon, ásványvizet vagy szénsavas vizet ne.
- A keletkező pára mennyisége és intenzitása változhat, de ez nem szokatlan, és nem tekinthető hibának.
 - Az ezt befolyásoló tényezők közé tartozik a víz fajtája, a páratartalom, a hőmérséklet és a légáramlatok
- Működés közben ne mozgassa a készüléket.
- Ne érintse meg a készülék egyetlen részét sem nedves kézzel.
- A készüléket tartsa távol gyerekektől és háziállatoktól. A gyermekeket felügyelni kell, nehogy játékszernek használják a készüléket. A készüléket nem használhatják gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek, kivéve, ha felügyelik őket, vagy ha a készülék használatáról kimerítő útmutatást kaptak.
- A kábelt a járófelületektől távol fektesse le, és ne húzza erővel.
- Ha füstöt vagy tüzet észlel, azonnal válassza le a készüléket a hálózatról.

HIBAKERESÉS

A készülék rendellenes működése esetén tekintse meg az alábbi táblázatot.

hibajelenség	lehetséges ok	megoldás
Nem kapcsoló be dik vagy ki időben	  Van elegendő víz a tartályban?   Rendesen van csatlakoztatva a hálózati kábel?	  Töltsön vizet a tartályba.   Válassza le a készülékről, vizsgálja meg, majd óvatosan csatlakoztassa újból.
Nincs köd, vagy csak abnormális köd van.	  Nincs elég víz?   Túl sok a víz?   Szennyeződés van az ultrahangos lemezen?   A fedél vagy a belső fedél rosszul van felszerelve?  <ul style="list-style-type: none"> ● Szennyeződés a talpzat alján lévő beszívónyílásban? 	  Öntsön elegendő mennyiségű vizet a tartályba.   A víz ne érjen a 100 ml-es (MAX) jelölés fölé.   Vegye figyelembe ehhez a használati útmutatót. Szerelje le, majd jól szerelje fel újra úgy, hogy a pára szabadon távozhasson.  <ul style="list-style-type: none"> ● Távolítsa el a beszívónyílásból az összes port.   A korlátozott légáramlás lecsökkenti a ködképződést.
Vízszivárgás a készülékből.	  A fedél vagy a belső fedél rosszul van felszerelve?  <ul style="list-style-type: none"> ● Nem dőlt fel a készülék?   Alacsony hőmérséklet vagy magas páratartalom?	  Szerelje le, majd jól szerelje fel újra úgy, hogy a pára szabadon távozhasson.   Végezze el a véletlen szivárgás megszüntetésének a teendőit. <ul style="list-style-type: none"> ● Ilyen körülmények között a köd gyorsan vízcseppekké kondenzálódhat.

Biztonsági utasítások: Tartsa távol a csomagolóanyagot a gyermekektől. Megfulladás veszélye!

Ha súlyos légzőszervi vagy tüdőbetegsége van, a készülék használata előtt forduljon orvoshoz.

Ha a készülék használata közben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát, kapcsolja ki a készüléket és szellőztesse ki a helyiséget.

Más elektromos készülékekhez hasonlóan ezt a készüléket is óvatosan használja, hogy elkerülje az áramütés veszélyét.

- A készüléket csak a rajta feltüntetett feszültségről használja.
- Ne használja a készüléket, ha látható sérülés jelei mutatkoznak rajta.
- Ne használja a készüléket zivatar idején.
- Hiba vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a hálózatról. A tápegységet ne a hálózati kábelt vagy a készüléket fogva húzza ki a hálózati dugaszaljából. Ne tartsa vagy hordja a készüléket a hálózati kábelénél fogva.
- A készüléket csak száraz helyiségben használja (pl. a fürdőszobában ne).
- Ne nyúljon a készülékhez, ha az vízbe merült. Azonnal válassza le a készüléket a hálózatról.
- Ne ejtse le a készüléket, és kerülje az ütődését.
- Ne csípje be vagy ne kössön csomót a hálózati kábelre.
- Vigyázzon arra, hogy a hálózati kábel és a hálózati tápegység ne érintkezzen vízzel, gőzzel vagy más folyadékkal.



Környezetvédelemre vonatkozó információk: A csomagolóanyagok újrahasznosítható anyagok.

Az elhasznált készülékeket vagy elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékba.

Tisztítás: Óvja a készüléket a szennyeződésektől.

A készüléket csak egy puha ronggyal vagy ruhával tisztítsa, kerülje a durva vagy szemcsés anyagok használatát.

Ne használjon oldószereket vagy más agresszív tisztítószeret. Tisztítás után gondosan törölje le a készüléket.

Forgalmazó: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland

Ennek a készüléknek a konformitási nyilatkozatát a következő web-oldalon találja meg: www.technaxx.de/ (a láblécben -Konformitätserklärung-)