

Használati útmutató


Cikkszám: 1590188

8141 sorozat hőszabályzó

A szabályzó használata előtt gondosan olvassa el az alábbi útmutatásokat.

Funkciók

Jelzőlámpa

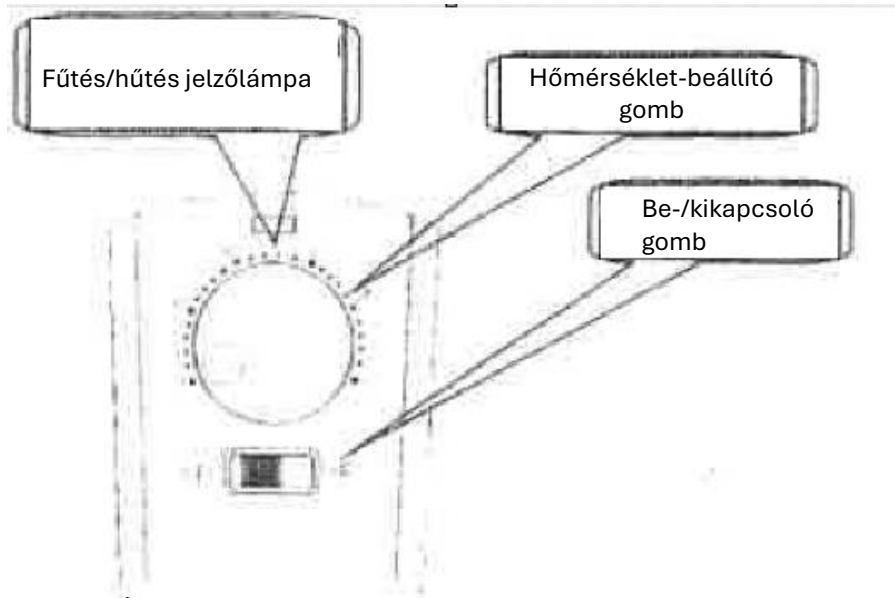

1. ábra

Használat:


1. Csatlakoztassa a készüléket, és fordítsa a be-/kikapcsoló gombot EIN (be) állásra.
2. Válassza ki a hőmérséklet-szabályzó gombbal a kívánt hőmérsékletet a gomb óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes irányú elforgatásával. A hőmérséklet 5°C (40 °F) ... 30 °C (85 °F) között állítható.
3. Csatlakoztassa a készüléket az előlapon lévő aljzaton keresztül pl. egy hordozható fűtőkészülékhez, hordozható klímaberendezéshez, stb.
4. Heiss (fűtés) beállítás esetén a LED-lámpa akkor zöld, amikor a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet alatt van, és fűtésre van szükség. Ha a helyiség hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a fűtőkészülék lekapcsolódik, és a LED-lámpa pirosra vált.
5. Kalt (hűtés) beállítás esetén a LED-lámpa akkor zöld, amikor a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet felett van, és el kell indítani a klímaberendezést. Ha a helyiség hőmérséklete elérte a beállított hőmérsékletet, a klímaberendezés lekapcsolódik, és a LED-lámpa pirosra vált.

Beállítás:

1. Válassza le a készüléket a hálózatról, és fordítsa maga felé a készülék hátoldalát. Felül, jobb oldalon van egy fedél. Vegye le a fedelet. Itt található egy kapcsoló a

Heiss és Kalt (fűtés/hűtés) funkció beállítására. Az alapértelmezett beállítás a Heiss (FŰTÉS).

2. A Heiss/Kalt kapcsoló beállítása után biztonsági okokból zárja vissza a fedelet.

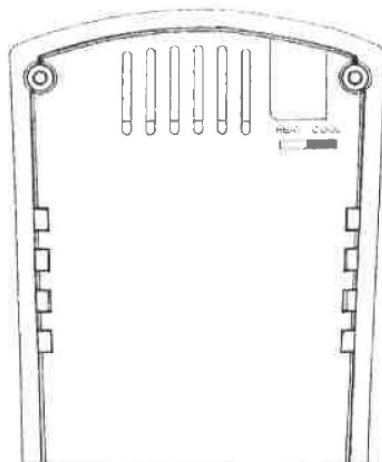

2. ábra

Általános jellemzők

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Üzemi feszültség: | 230 VAC / 50 Hz |
| 2. Terhelés (max.) | |
| Ellenállás-terhelés | 16A, 3680 W |
| Induktív terhelés | 9A @ Cos Φ = 0,4 |
| 3. Üzemi hőmérséklet | + 5 °C... +70 °C |
| 4. Hőmérséklet-szabályzási tartomány | 5 °C (40 °F) ... 30 °C (85 °F) |
| Pontosság: ± 1 C | |

Fontos biztonsági óvintézkedések

Ne használjon hosszabbító kábelt!

Ne csatlakoztasson mechanikus mozgást végző készüléket közvetlenül a hőszabályzóra.

Nem szabad felügyelet nélkül hagyni ventilátort vagy szabadon hozzáférhető elemeket tartalmazó egyéb készüléket, és javasoljuk, hogy az ilyen típusú készülékeket ne csatlakoztassa a hőszabályzóhoz.

Ne dugjon szögeket vagy más fémtárgyakat a hálózati csatlakozóaljzatba.

Kerülje a nedvességet, a szélsőséges hőmérsékleteket, ütések és rezgések.

Csak zárt terekben használható, és nem szabad kitenni közvetlen napfény hatásának.

Az ajánlott helyiséghőmérséklet 10 °C... 40 °C.

Ne szedje szét a hőszabályzót. Javítást csak engedéllyel rendelkező karbantartó szakemberrel szabad végeztetni.

A készülékház és a kijelző tisztításához használjon egy puha törlőruhát. Ne használjon súroló- vagy vegyi tisztítószeret. Ne merítse vízbe!

Tartsa távol a készüléket gyermekektől.