

Használati útmutató LED-es powerbank, 6000 PB-60

Rend. sz.: 1661733

Rendeltetészerű használat

A készülék hordozható pótakkumulátorként szolgál, és mobil készülékek (pl. tabletek, okostelefonok, MP3-lejátszók, digitális kamerák, stb.) akkumulátorának a feltöltésére alkalmas. A belső, fixen beépített akku USB útván tölthető fel. A termék egy töltési állapot jelzővel, egy LED-es lámpával és egy hajlékony akasztóval rendelkezik.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézhetheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Minden előforduló cégnevet és termék megjelölés az éppen aktuális tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Powerbank
- Mikro USB töltőkábel
- Karabiner akasztó
- Használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads weboldaltól, vagy szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegető veszély, például áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A nyíl szimbólum mellett további tippeket és használati tanácsokat olvashat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági utasításokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni. Ezt kisgyerekek játékszerek tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- A termék csak akkor védett fröccsenő víz ellen (IP54), ha az akasztó pánt teljesen takarja az USB csatlakozót.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a biztonságos működtetés már nem lehetséges, állítsa le a termék üzemeltetését, és védje meg véletlen használatától. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.




- Figyelem, LED-világítás:
 - Ne nézzen bele a LED fénysugárba!
 - Ne nézze a LED-et közvetlenül, vagy optikai eszközökkel!
- Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.
- Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül!
- A készülék működés közben felmelegszik. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. A készülékházat nem szabad letakarni!
- Gondoskodjon arról, hogy a vezeték ne legyen összenyomva, megtörve, és éles szélék se sértsék meg.
- Hideg és száraz helyen tárolja a készüléket, amikor nem használja.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, ill. egy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

b) Akku

- A készülék fixen beépített akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet cserélni.
- Kerülje az akkumulátor sérülését. Az akkumulátor köpenyének a sérülése következtében robbanás- és tűzveszély keletkezik. A LiPo-akkumulátor köpenye különbözik a hagyományos elemek/akkuk (pl. ceruza- vagy mikroelem méretek) vékony fém köpenytől, csak egy érzékeny műanyag fóliából készült.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit/kapcsait. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Rendszeresen töltsse fel az akkumulátort, amikor nem használja a készüléket. Az alkalmazott akkumulátortechnikának köszönhetően nem szükséges az akkumulátor előzetes kisütése.
- Ne töltsse felügyelet nélkül a készülék akkumulátorát.
- Töltés közben rakja a készüléket hőre nem érzékeny felületre. Töltés közben egy kis felmelegedés normális dolog.

Kezelőszervek

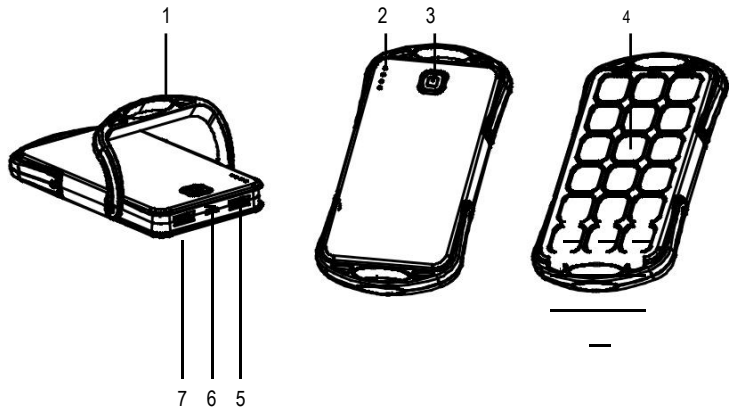

- 1 Felakasztó pánttal töltöttségi állapot jelző
- 2 jelző
- 3 Be-/kikapcsoló
- 4 LED-lámpa

- 5 USB kimenet Output2
- 6 Mikro USB bemenet
- 7 USB kimenet Output1

Belső akku feltöltése



A belső akkumulátort az első alkalmazás előtt töltsse fel teljesen.



Töltés előtt győződjön meg arról, hogy az USB-áramforrás elegendő áramot tud-e szállítani, mert különben károsodhatnak a készülékek.

Ne használja a belső akkumulátor töltésére egy számítógép vagy tasztatúra vagy egy saját tápegység nélküli USB-hub USB-portját, mivel nem elegendő az azon rendelkezésre álló áram.

Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatott készülékeknek csatlakozási értékei a készülék csatlakozási értékeivel megegyeznek (ld. Műszaki adatok).

Ne zárja rövidre az USB kimeneteket.

- Hajtsa fel az akasztót (1), ami a be-/kikapcsoló (3) mellett található.
- Dugja be az együtt szállított kábel mikro USB dugóját a mikro USB bemenetbe (6).
- Dugja be a kábel USB-dugóját egy alkalmas USB-áramforrás (pl. egy 2000 mA kimenőáramú USB-tápegység) USB-portjába.
- Töltés közben villog a töltési állapot jelző (2).

	0 – 25 %	25 – 50 %	50 – 75 %	75 – 99 %	100 %
				állandóan	állandóan
1. LED	kéken villog	állandóan kék	állandóan kék	kék	kék
				állandóan	állandóan
2. LED	KI	kéken villog	állandóan kék	kék	kék
				állandóan	állandóan
3. LED	KI	KI	kéken villog	kék	kék
					állandóan
4. LED	KI	KI	KI	kéken villog	kék

- Ha a belső akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltöttségi állapot jelző tovább világít még kb. 15 másodpercig, majd automatikusan kialszik.
- Amint a belső akkumulátor teljesen feltöltődött, válassza le a készüléket az USB-áramforrásról. A készülék ezzel használatra kész.

Ha a készüléket csak ritkán használja, ajánljuk, hogy három hónaponként teljesen töltsse fel a belső akkumulátort, hogy a maximális teljesítményét megőrizze.

Mobil készülékek töltése

- Hajtsa fel az akasztót (1), ami a be-/kikapcsoló (3) mellett található.
- Kösse rá a mobil készüléket az egyik USB-kimenetre.



Az **OUTPUT 1** USB-kimenet (7) max. 2100 mA töltőáramot szállít.

Az **OUTPUT 2** USB-kimenet (5) max. 1000 mA töltőáramot szállít.



Ha mindkét USB-kimenetre csatlakoztat készüléket, az össz-áramfelvétel nem lehet több 2100 mA-nél.

A belső akkumulátornak teljesen feltöltöttnek kell lennie ahhoz, hogy egyszerre 2 készüléket tudjon tölteni.

- Amennyiben nem indul el automatikusan a töltés, nyomja meg a be-/kikapcsolót (3).
- Felügyelje a töltési folyamatot. Válassza le az USB-kábelt a készülékről és a hordozható készülékről, amint a töltési folyamat befejeződött.



Ha a töltöttségi állapot 2 %-nál kisebb, a készülék automatikusan lekapcsolódik, hogy megelőzze a belső akkumulátor túlzott kisütését.

LED-lámpa

- Nyomja meg a be-/kikapcsolót (3) a LED-fényforrás (4) bekapcsolása céljából.
- Nyomja meg újból a be-/kikapcsolót a világítási mód váltásához:
teljes fényerő → csökkentett fényerő → stroboszkóp → ki
- Tartsa kb. 2 másodpercig nyomva a be-/kikapcsolót, hogy a fényforrással SOS-jelet küldjön.
- Az SOS-jelel kikapcsolásához nyomja meg röviden a be-/kikapcsolót.

Karabíner/akasztó

- Csatlakoztassa a karabínert a két akasztó (1) egyikéhez, hogy fel tudja akasztani a terméket.
- A készüléket a karabíner nélkül is felakaszthatja egy alkalmas kampóra. Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne eshessen le.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a készülékről a csatlakoztatott készülékeket.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is károsan befolyásolhatják.
- Ne merítse a készüléket vízbe.
- A készülék belsejében nincsenek Ön által karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát. Ne nyomja rá erősen a ruhát a házra, mert karcolásokat okozhat.
- A port a készülékről hosszúszerű, puha és tiszta ecsettel, vagy porszívóval könnyen el lehet távolítani.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagok tekintendők, és nem valók a háztartási szemétként! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok:

bemeneti feszültség/áram 5 V=, 2 A

Kimeneti feszültség/áram..... 5 V/DC, 2,1 A (össz)

Akku..... LiPo, 3,7 V, 6000 mAh

LED-ek száma..... 18

Töltési időtartam..... kb. 3,75 óra, USB-ről

Színhőmérséklet..... 6000 – 6500 K

Védelmi típus..... IP54.

Kábelhossz..... kb. 30 cm

Üzemi-/tárolási hőmérséklet..... 0 ... +45 °C

Méretek (h x sz x ma)..... 150 x 77 x 15 mm

Súly..... 193 g

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva. Fotókópiához, mikrofilm felvétel készítéséhez vagy elektronikus adathordozó gépen regisztrálásához a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnomás, kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1661733_v1_0518_02_IPL_m_de

Opladen van de interne accu



Laad de interne accu volledig op voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.



Zorg er voor het opladen voor dat de USB-stroombron voldoende oplaadstroom kan leveren omdat anders apparaten beschadigd kunnen worden.

Gebruik voor het opladen van de interne accu geen USB-poort van bijv. een computer, een toetsenbord of een USB-hub zonder eigen netvoedingadapter omdat de geleverde stroom daarvan niet voldoende is.

Verzeker uzelf ervan dat de aansluitwaarden van de aangesloten apparaten met de aansluitwaarden van het product overeenstemmen (zie "Technische Gegevens").

Sluit de USB-uitgangen nooit kort.

- Klap de ophangbeugel (1), die zich naast de aan/uit-schakelaar (3) bevindt, naar boven.
- Steek de micro-USB-stekker van de meegeleverde kabel in de micro-USB-ingang (6).
- Verbind de USB-stekker van de adapter met een daarvoor geschikte USB-stroombron (bijv. een USB-netvoedingadapter met een uitgangsstroom van 2000 mA).
- De ladingsindicator (2) knippert tijdens het opladen.

	0 – 25 %	25 – 50 %	50 – 75 %	75 – 99 %	100 %
1. LED	knippert	continu	continu	continu	continu
	blauw	blauw knippert	blauw continu	blauw continu	blauw continu
2. LED	uit	blauw	blauw	blauw	blauw
			knippert	continu	continu
3. LED	uit	uit	blauw	blauw knippert	blauw continu
			uit	blauw	blauw
4. LED	uit	uit	uit	blauw	blauw
				blauw	blauw

- Als de interne accu helemaal is opgeladen, licht de ladingstoestandindicator nog voor ongeveer 15 seconden op en dooft daarna automatisch.
- Ontkoppel de kabel van het product en de stroombron zodra de interne accu volledig is opgeladen. Het product is nu klaar om gebruikt te worden.

→ Als u het product slechts zelden gebruikt, dan bevelen wij u aan de interne accu om de 6 maanden volledig op te laden om zo het maximale prestatievermogen te behouden.

Mobiele apparaten opladen

- Klap de ophangbeugel (1), die zich naast de aan/uit-schakelaar (3) bevindt, naar boven.
- Verbind uw mobiele apparaat met één van de USB-uitgangen.

→ De USB-uitgang **Output1** (7) levert een oplaadstroom van max. 2100 mA.

De USB-uitgang **Output2** (5) levert een oplaadstroom van max. 1000 mA.



Als u op beide USB-uitgangen apparaten aansluit, mag het gezamenlijke stroomverbruik niet groter zijn dan 2100 mA.

De interne accu moet volledig opgeladen zijn om 2 apparaten tegelijkertijd op te tölten.

- Indien het opladen niet automatisch start, druk dan op de aan-/uitschakelaar (3).
- Controleer het laadproces. Ontkoppel de USB-kabel van het product en van het mobiele apparaat zodra het opladen beëindigd is.

→ Als de lading minder dan 2% bedraagt, schakelt het product zichzelf automatisch uit om een diepontlading van de interne accu te voorkomen.

LED-lamp

- Druk op de aan-/uitschakelaar (3) om de LED-lamp (4) aan te zetten.
- Druk opnieuw op de aan-/uitschakelaar om de lichtmodus te veranderen:
Volledige lichtsterkte → Geringere lichtsterkte → Stroboscoop → Uit
- Houd de aan-/uitschakelaar ca. 2 seconden ingedrukt om met de lamp een SOS-sigitaal te verzenden.
- Om het SOS signaal uit te zetten drukt u even op de aan-/uitschakelaar.

Karabijnhaak/ophangbeugel

- Verbind de karabijnhaak met één of beide ophangbeugels (1) om het product op te hangen.

Reiniging en onderhoud

- Koppel het product, voordat u met schoonmaken begint, los van alle aangesloten apparaten.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische producten omdat de behuizing beschadigd of de werking zelfs belemmerd kan worden.
- Dompel het product niet onder in water.
- Er bevinden zich geen te onderhouden componenten binnenin het product. Open/demonteer het daarom nooit.
- Gebruik een pluisvrij doekje om het product mee schoon te maken. Druk niet te hard op de behuizing omdat hierdoor krassen kunnen ontstaan.
- Stof kan gemakkelijk verwijderd worden met behulp van een langharig, zacht en schoon kwastje.

Afvoer



Elektronische apparaten zijn recyclebare stoffen en horen niet bij het huisvuil. Voer het product aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende wettelijke bepalingen af.

U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Technische gegevens

Ingangsspanning/-stroom..... 5 V/DC, 2 A

Uitgangsspanning/-stroom..... 5 V/DC, 2,1 A (totaal)

Accu..... LiPo, 3,7 V, 6000 mAh

Aantal LED's..... 18

Oplaadduur..... ca. 3,75 h via USB

Kleurtemperatuur..... 6000 – 6500 K

Beschermingswijze..... IP54

Lengte kabel..... ca. 30 cm

Gebruiks-/opslagtemperatuur..... 0 tot +45 °C

Afmetingen (L x B x H)..... 150 x 77 x 15 mm

Súly..... 193 g

- U kunt het product ook zonder de karabijnhaak aan een andere daarvoor geschikte haak ophangen. Zorg ervoor dat het product niet naar beneden kan vallen.

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) publikációja.

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Voor reproducties van welke aard dan ook, bijv. fotokopie, microverfilming of registratie in elektronische gegevensverwerkingsapparatuur, is de schriftelijke toestemming van de uitgever vereist. Reproductie, ook gedeeltelijke, is niet toegestaan. De publicatie is een weergave van de technische stand bij het ter perse gaan.

Copyright 2018 by Conrad Electronic SE.

*1661733_v1_0518_02_IPL_m_nl