

TFA\_No. 14.1510\_Anl\_12\_20 09.12.2020 10:06 óra 1. oldal

**Tartozékok**




**30.3525.60**  
2 nemelőcső csatléto az érzékelő rögzítéséhez

Használati útmutató



Kat. Nr. 14.1510

€

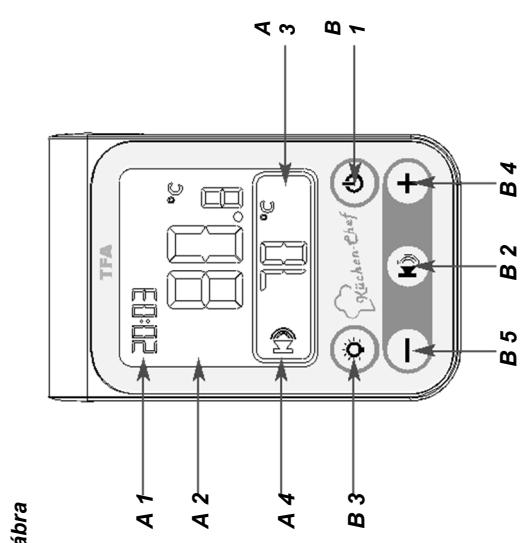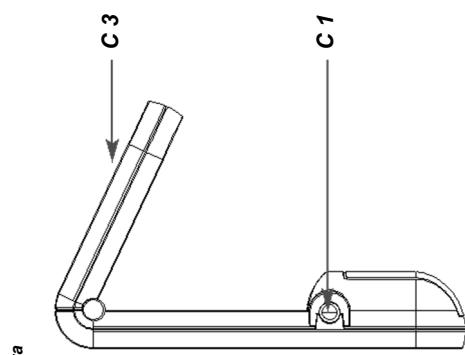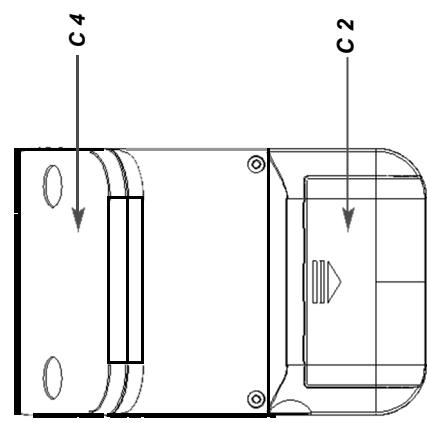


TFA\_No. 14.1510\_Anl\_12\_20 09.12.2020 10:06 ora 2. oldal

2

3

**3. ábra**

**D 1**

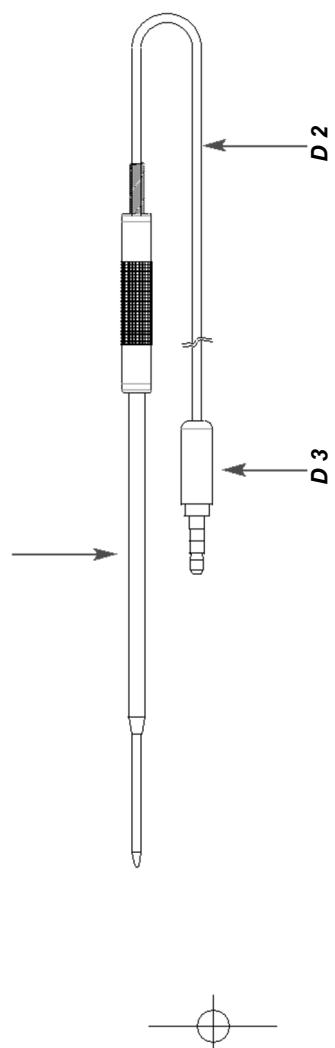

**Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő**

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

**1. A készülék használatavétele előtt**

- Gondosan olvassa el a használati útmutatót.  
Igy megismerkedhet új készülékekkel, megtanulja összes funkcióját és a készülék alkotórészeit, fontos információkat kap az üzemele helyezéséről és a készülék kezeléséről valamint a hibaelhárításról.
- A használati útmutató figyelembe vételevel elkerülheti készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának az elvezetését

esetleges hibás kezelést miatt. A kárkert, amelyek a jelen használati útmutató be nem tartásából származnak,

nem vállalunk felelősséget!

- Ugyancsak nem vállalunk felelősséget, ha hibás mérési eredményekért és azok következményeiről.
- A biztonsági tudnivalókat különösen gondosan tartsa be!
- Örizze meg jól ezt a használati útmutatót!

**2. Szállítási terjedelem**

• Digitális grill hőmérő

- Nemesacél érzékelő, kb. 120 cm-es kábellel (Kat. Nr. 30.3527)
- Használati útmutató

**3. Új készüléke felhasználási lehetőségeinek és előnyeinek áttekintése**

• Hűsök és számvásrok optimális eléréséhez a maghőmörséket figyelésének segítségével

- Használható tüzhely/hez vagy grillhez, ideális alacsony hőmérsékleten való sütéshez is

**5**

**4**

### Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő

- Nemesacél beszűrő érzékelő kb. 120 cm vezetékkel
- Egyedi hőmérőkkel beállítható
- Riasztás a célhőmérséklet elérésekor
- pontos idő
- Háttervilágítás
- Rögzítő mágnessel és kihajtható állító támasszal

#### 4. Az Ön biztonsága érdekében

- A készülék kizárolag a fentiekben leírt használatra alkalmas. Ne használja a készüléket az útmutatóban foglaltakról eltérő módon.
  - Tilos a készülék önkényes javítása, átalakítása vagy módosítása.
  - Ez a készülék nem alkalmás gyógyszerzető célakra.
- Vigyázat!**
- Balesetveszély:**
- Viseljen hőálló védőkesztyűt, ha a mérő érzékelőt a sütési folyamat közben vagy után megéríti. Fennáll az égesi sérelmes veszély!
  - Ne használja a készüléket mikrohullámú sütőben.
  - Ovatosan bánnon a hevíges beszűrő érzékelővel.
  - Tárolja a készüléket gyermeknek által hozzá nem férhető helyen.

### Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő

- Az elemek az egészségre káros savakat tartalmaznak, és lenyelve életeresztélyesek lehetnek. Az elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marásra sérülést és halált okozhat. Ha azt gyanítja, hogy valaki egy elemet lenyelhetett, vagy más módon beérülhetett az elem a szervezetébe, akkor azonnal Kérjen orvosi segítséget!
- Az elemeket ne dobja tüze, ne zárja rövidre, ne szedje szét és ne töltse fel. Robbanásveszély!
- Az elemeket kifolyásának megakadályozása érdekében cserélje ki minden hamarrabb a gyenge elemeket. Ne használjon keverten régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ha kifolyt elemeket kell kézbe vennie, vegyen fel vegyszárió védőkesztyűt és védőszemüveget!

#### Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket széleségegő hőmérőkkel, erős rezgések és rázkódásnak. Csak az érzékelő és a kábel hőálló 300°C-ig. Ne tarrsa soha az érzékelőt közvetlenül tüz fölé.
- A kielező részi, az érzékelőt és a kábel ne merítse vízzel, mert nedveség hatolhat bele, és ez hőátvitlóról veszélyezethet. Ne tisztítsa a készüléket mosogatógépen!
- Vigyázzon éles szélű kereteknél és zsanérokknál! A kábel ne tösse meg és ne húzza vele a készüléket.

#### 5. A készülék részei

- A: Kijelző (2. ábra):  
A 1: Idő  
A 2: Aktuális hőmérőkkel  
A 3: Célhőmérséklet  
A 4: Riasztás szimbólum

### Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő

#### B: Gombok: (1. ábra):

B 1: ON/OFF (be/ki) gomb  
B 3: LIGHT gomb  
B 4: + gomb  
B 5: - gomb

#### D: érzékelő (3. ábra):

D 1: Beszűrő érzékelő  
D 3: Csatlakozó dugó

### Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő

#### B: Gombok: (1. ábra):

B 1: ON/OFF (be/ki) gomb  
B 3: LIGHT gomb  
B 4: + gomb  
B 5: - gomb

#### C: Készülékház (2. ábra):

C 1: Csatlakozás a hőérzékelőhöz  
C 3: Állító támasz (kihajtható)

C 2: Elémentartó  
C 4: Rögzítő mágnes

#### D: Kábelek

D 2: Kábelek

#### 6. Üzembehozás

- Húzza le a védőfóliát a kijelzőről.
- Dugja be az erzékelőhábel csatlakozó dugóját a csatlakozóba.
- Nyissa fel az elemartot, és raktározzon be a két új mikroelemet. Az elemek berakásakor figyejen a helyes polaritásra. Rövid időre megjelenik az LCD kijelző minden szegmense.
- Zárja vissza az elemartót.

#### 7.1 A mérési folyamat

- Dugja be az érzékelőt legalább 2,5 cm mélyen a hús legvastagabb részének közepébe, szárnyasokkal a tözs és a láb között; ne érintse sem csontot, sem porcot, és ne álljon ki a sütő hűsből. Tölje be a sütői való hűst a sütőbe, és állítsa be a megfelelő sütőhőmérsékletet. A mérő érzékelő a teljes sütést követően a sütőbe dugva marad.
- Az óraérinték kijelzése villanási kezd.
- Állítsa be a + vagy a - gombbal az óraértéket.

### Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő

- Ha a sütőtéri hőmérőket szerezné műni, helyezze az érzékelőt a grillre vagy a sütőbe, ne tegye közvetlenül a rácra az érzékelőt. Az optimális mérési eredmény eléréséhez javasoljuk, hogy a hőmérőket érzékelőt a grill/sütő hőmérőhöz alkalmás csipetővel csipesse a rácra (Kár-Nr. 30.3525.60).
- Veresse ki egyszerűen a kábelt. A héber a sütő tömítésének formájához illeszkedik. Legyen óvatos éles szélű kereteinek és zsanéroknál!
- Helyezze a hőmérőt a tüzhely közelébe (kábel hossza kb. 120 cm). A mágnes segítségével a készülék egy fém felületre rögzíthető vagy a kihajtható támasszal felalitható vagy falra akasztható.

### 7.2 Hőmérők riasztás.

- Nyomja meg az **ALARM** gombot a riasztás funkció be- vagy kikapcsolásához. Az ébresztés szimbólum megjelenik a kijelzőn vagy elütünk ornán.
- Állítsa be a + vagy – gombbal a kívánt nagyhőmérőket.
- Ha a beállított hőmérőkkel a hőmérő előre, riasztó hang hallatszik.
- A hőfeszültségigás bekapcsolódik.
- Nyomjon egy téteszőleges gombot, a figyelmeztető hang leállítására.
- A riasztás szimbólum addig tovább villog, amíg a mért hőmérőkkel a beállított érték alá nem süllyed.
- Ha nem szakítják meg a riasztást, a riasztó hang 3 perc után automatikusan kikapcsol.

### 8. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnevezett kendővel tisztítsa. Ne használjon surró- vagy oldószereket!
- Övja a készüléket a nedvességtől.

### Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő

- Há víz vagy gőz jutna be a csatlakozójába, az befolyásolhatja az érzékelőkábeli való kapcsolatot. Szárfitsa meg a hegyet használattól elött egy törővel, mielőtt a kijelző készülékhöz csatlakoztatja.
- Használat után kapcsolla ki a készüléket.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki befeje az elemeket.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

### 8.1 Elemcseré

- Ha a funkciók gyengülnek, cserélje ki az elemeket.
- Nyissa ki a készülék elemtártóját, és rakjon be helyes polaritással ket új mikroelemet (1,5V AAA).
- Zárja vissza az elemtártót.

### 9. Hibaelhárítás

#### Probléma

#### Megoldás

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Nincs kijelzés    | → a készüléket az ON/OFF gombbal kapcsolja be                                 |
|                   | → Helyes polaritással raktja be az elemeket.                                  |
|                   | → Cserélje ki az elemeket.  |
| Ha nincs kijelzés | → Cserélje ki az elemeket.  |
|                   | → A helyi és az ajt érintkezést meg kell vizsgálni, adott esetben kiszártani. |

### Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő

"- - °C" kijelzés → Vezetékes érzékelőt dugja be → Ellenőrizze a dugó és a hővelvér érintkezését →

A hőmérőkötél a mérési tartományon kívül van  
Hőmérőkötél kijelzés túl magas → a mérő érintkező elhelyezkedését a sütőben meg kell vizsgálni.

Ha a készüléke a fenti intenzitások ellenére sem működik, forduljon a kereskedőhöz, aki nél a terméket beszerzze.

#### 10. Hulladékkezelés

A jelen termékét a gyártó kiválasztott minőségű anyagokból és alkotórészekből állította elő, amelyek újból felhasználhatók.

Az elemeket és alkatrészeket nem szabad a háztartási hulladékba tenni!  
Végeghasználóknak kötelezettséget az összes elhasznált elem és akkumulátor leadására a kereskedelemben vagy a helyi hulladékgyűjtő állomásra a nemzeti vagy helyi elhárításoknak megfelelően.

Az elemeiből/akkumulátorokból lévő nehézfémek jelenlése a következő:  
Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = olom

### Küchen-Chef – Digitális grill hőmérő

A készülék az elektronikus hulladékot kezelésére vonatkozó EU-frányelvnek (WEEE) megfelelő jelöléssel van ellátva.  
A készüléket nem szabad a háztartási szemetébe tenni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektronikus hulladékot egy gyűjtőhelyen leadni.

#### 11. Műszaki adatok

|                      |   |
|----------------------|---|
| mérési tartomány     | -20 °C...300 °C (-4...+572 °F)  |
| felbonás             | 1°C   |
| Tápfeszültség        | 2 db 1.5 V AAA mikroelem (nem szállíthatók vele) - használaton alkális elemeket |
| Készülékház méretei: | 60 x 20 (96) x 99 (61) mm   |
| Súly                 | 80 g (csak a készülék)  |

Ezt a használati útmutatót vagy emellett kivonatot csak a TFA Dostmann cégt hozzájárulásával szabad közöltetni. A műszaki adatok mindenkorának a kinyomtatási állapotnak, és minden előzetes értesítés nélküli meváltoztatásnak, készülékkiegészítő műszaki adatait és információit a honlapunkon a cikkszám keresőnezőbe töriénő beirásával találja meg. [www.tfa-dostmann.de](http://www.tfa-dostmann.de)