

Mosómedve riasztó

Cikkszám: 62500



**Használati
útmutató**

2

Mosómedve riasztó

Mosómedve látogatók elleni segítség



Használati útmutató

Cikkszám: 62500

Verzió: 12/17

Tisztelt vevő,

Köszönjük, hogy egyik minőségi termékünk mellett döntött. A következőkben ismertetjük a készülék funkcióit és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, hogy a használati útmutatót nyugodtan átolvassa, majd a készüléket a leírt módon használja. Vegye figyelembe az útmutató minden biztonsági és kezelési utasítását. Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.

Amennyiben kérdései lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szakkereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz. Örülünk, ha továbbajánlaná termékünket és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Rendeltetészerű használat

A mosómedve riasztót a mosómedvék távoltartására alakították ki. A készülék 20 - 40 kHz-es frekvenciatartományú ultrahang jeleket bocsát ki - ez az emberek számára nem hallható, viszont a mosómedvék számára kellemetlen. A készülék akkukról vagy egy 6 V-os hálózati adapterről működik. Más, a fentiekől eltérő alkalmazás nem megengedett! Károknál, amelyek a szakszerűtlen alkalmazás, és/vagy az útmutató figyelmen kívül hagyása és/vagy nem megengedett átalakítás miatt keletkeznek, a gyártó nem vállal jótállást a károkra vagy azok következményeire, és a garancia igény is megszűnik.

2. Tudnivalók a működési módról

A Gardigo mosómedve riasztó nem akadályozza meg az állatok ott tartózkodását, de más területek kellemesebbnek tűnnek számukra. Ezért feltehetően inkább ott fognak tartózkodni. A készülék ultrahangos hullámokkal dolgozik, amik az adott frekvenciatartományban zavarják az állatokat. Az, hogy milyen jól terjednek a hanghullámok, a helyi adottságtól függ. Ha az állatok észreveszik, hogy a kellemetlen hang kitaróan hallható, átköltöznek egy másik területre. Amíg ez a hatás érvényesül, addig néhány nap, sőt néhány hét is eltelhet. A készüléknek tartósan működnie kell, hogy ne szakadjon meg a hatása.

Mint ahogy az összes olyan módszernél, amik az állatok viselkedésén alapulnak, itt sem garantálható, hogy a riasztó készülék minden helyzetben hatásos. Saját tapasztalataink és az ügyfelek

viszajelzése viszont azt mutatja, hogy a használati útmutató szerint történő használat a legtöbb helyzetben eredményes.

Megjegyzés: Sie Ön nem hallja az ultrahangokat, a készülék működését viszont a LED jelzés alapján ismerheti fel.

3. Biztonsági tudnivalók


- Az elektromos készülékek, csomagolási anyagok nem valók gyerekek kezébe. Gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.
- A készüléket csak a megfelelő feszültséggel működtesse: 6 V/DC vagy 4 db ceruzaakku (AA).
- Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a készülék alkalmas-e az adott alkalmazási helyhez.
- Ez a termék nem való arra, hogy 8 évnél idősebb gyerekek, és testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek vagy tapasztalatlan és/vagy kellő ismerettel nem rendelkező személyek használják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, vagy kioktatta őket a készülék használatára.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket, és tárolja azokat megfelelő módon.
- Az akkukat/elemeket ne tegye ki 0 °C alatti hőmérsékletnek. Ez károsodáshoz és a kapacitásuk elvesztéséhez vezethet.
- Őrizze meg a használati útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele azt is.
- Ez a készülék akkukkal is működtethető bel- és kültéren egyaránt. Ha viszont adapterről működtetjük, ez csak beltéri helyiségben történhet.
- A készüléket soha ne tartsa közvetlenül a füle közelébe. Az ultrahangot az ember ugyan nem hallja, viszont magas hangnyomás keletkezik, amely hosszabb időtartamon keresztül megterhelheti a fület.

4. A szállítást tartalmaz

- Gardigo mosómedve riasztó
- Használati útmutató
- 4 db akku, 1,2 V 850 mA NiMH
- USB-kábel

5. Üzembe helyezés

A szemeteskukáját éjszaka az állatok átkutatják vagy a gyümölcsfáit kifosztják? Mosómedvek lehetnek a tettesek! A kis állatok egyre gyorsabban terjednek Európában. Az állatok még a városi élthez is alkalmazkodnak, és egyre inkább elveszítik az emberek szembeni félelmet. A mosómedve riasztó anélkül segít a mosómedvek elriasztásában, hogy károkat okozna bennük. A készülék 20 - 40 kHz-es frekvenciatarományú ultrahang jeleket bocsát ki - ez az emberek számára nem hallható, viszont a mosómedvek számára kellemetlen. Az alkalmazás helye így nem lesz vonzó a mosómedvek számára. A beépített LED-es lámpa a fényes villanásaival további riasztó hatást jelent.

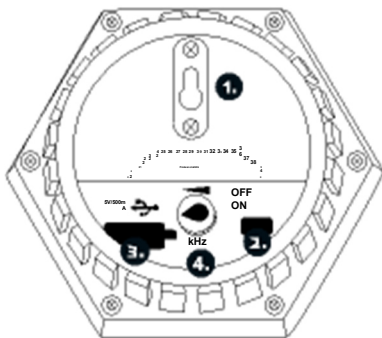

1. Felakasztás
2. ON/OFF kapcsoló
3. USB kábel csatlakozó
4. Frekvencia szabályozás

6. Üzem módok

(220 V AC/6V DC 500 mA) vagy/és 4 db 1,2 V 850 mA NiMh ceruzaakku (AA) (AC/DC adapterrel tölthető). Akkukkal együtt szállítjuk, ugyancsak szállítottunk egy USB kábelt, ami segítségével azok tölthetők.

LED-es jelző (működés visszajelző)

I. USB adapter csatlakoztatás és/vagy beépített akkuk

OFF helyzet: Nincs LED-es jelzése **ON helyzet:** Zöld LED villog a frekvencia kibocsátásakor, lassan, a készülék működésével

7. Akkuállapot jelző, gyenge

(kb. < 3.5 V):

A zöld LED gyorsan villog (töltse fel a készüléket vagy működtesse az USB adapterrel.)

A töltési idő 8 - 12 óra.

8. Akkucseré

1. Vegye le a készülékház fedelét a 6 db csavar kioldásával.
2. Vegye ki a régi akkukat.
3. Helyezzen be 4 db új 850 mAh-s NiMH ceruzaakkut (AA).
Figyeljen közben az elemtartó alján jelzett helyes polaritásra.
4. Helyezze vissza a készülékház fedelét és rögzítse azt a csavarokkal.

9. Elhelyezés

A készüléket kültéren tartós esőtől védett helyen helyezze el, pl. egy eresz, tető, kocsibeálló alá.

Fontos figyelmeztetés a falakba való fúráshoz:

Fúrás előtt győződjön meg arról, hogy a fúrás helyén nem található gáz-, víz- vagy áramvezeték. Csak kellő szakmai ismeretekkel rendelkező személy végezze a felszerelést. Feltétlenül ügyeljen a fal adottságaira, mivel az együtt szállított szerelési anyag nem minden faltípushoz alkalmas. A kereskedésben tájékozódjon az adott fal adottságainak megfelelő csavarokról és tiplikről. A nem szakszerű fal-tipli kapcsolat miatt keletkező károkat a gyártó nem vállal felelősséget.

10. Műszaki adatok:

- **Tápellátás:** 4 db ceruzaakku (AA) (min. 850 mAh), hálózati adapter 6 V, 500 mA
- **Hatóterület:** kb. 200 m²
- **Frekvencia:** 20 – 40 kHz
- **Hangnyomás:** ca. 95 dB +/- 10 %
- **Működési intervallum:** kb. 3 másodpercig BE, kb. 27 másodpercig KI
- **LED-es fény:** 3 részes villanófény
- **Méret (Sz x Ma x Mé):** 105 x 90 x 60 mm
- **Üzemi hőmérséklet:** - 20 C° ... +50 C° ; ≤ 90% R.H.
- **Tárolási hőmérséklet:** - 5 C° ... +50 C° ; ≤ 90% R.H.

11. Általános tudnivalók

- A CE megfelelőség bizonyított, az erre vonatkozó nyilatkozatok a gyártónál találhatóak.
- Biztonsági és engedélyezési okokból nem megengedett a készülék átépítése és/vagy átalakítása, vagy szakszerűtlen használatának engedélyezése.
- A garanciális kötelezettségünk az összes olyan hiba kijavítására vonatkozik, amelyek nem kifogástalan alapanyagra vagy gyártási hibára vezethetők vissza.
- Figyelembe veendő, hogy a kezelési- vagy csatlakozási hibák vagy károk, amelyek a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából származnak, a Gardigo cég hatáskörén kívül vannak, tehát az ezekből adódó károokra nem tudunk szavatosságot vállalni. Ez akkor is érvényes, ha a készüléken, a kapcsolásba változtatást vagy javításokat végeztek, vagy

más alkatrészeket használtak, vagy ha a nem megfelelő működés, gondatlan kezelés vagy helytelen használat más módon kárt okozott. Minden ilyen esetben érvényét veszti a garancia.

- Ha olyan háziállat van a készülék hatókörében, amelyet nem akar zavarni, kapcsolja ki a készüléket.
- Ha a készülék szennyeződik, tisztítsa meg egy nedves kendővel. Ne használjon erős tisztító- vagy oldószert.

Service-Hotline: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo Team dolgozói.



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

Ezt a készüléket elhasználódása után nem szabad a szokásos háztartási hulladék közé kidobni, hanem el kell juttatni az elektromos és elektronikus hulladékok szelektív gyűjtőhelyére. A termékben, a használati útmutatóban vagy a csomagoláson elhelyezett jelkép erre utal. Az anyagok jelölésüknek megfelelően újra felhasználhatók. A használt készülékek újbóli felhasználásával, alapanyagaik értékesítésével, vagy a hasznosítás más formáival Ön is nagymértékben hozzájárul környezetünk védelméhez. Lakóhelye önkormányzatánál érdeklődhet afelől, hogy hol található megfelelő hulladékgyűjtő helyet.



Elemeket és akkukat nem szabad a háztartási szemétkébe dobni!

Minden felhasználó törvényileg kötelezett arra, hogy az elhasznált elemeket és akkukat - függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagokat vagy nem, leadja a lakóhelyén illetékes gyűjtőhelyen, hogy ott a környezetbarát ártalmatlanításáról gondoskodjanak. Az elemeket és akkukat csak kisütött állapotban adja le!

*jelölés: Cd = kadmium, Pb = ólom, Hg = higany