

Használati útmutató

Zsugorcső készlet mini gázégővel

Rend. sz. 1694486 / 1694488 / 1694489 / 1694490

Rendeltetésszerű használat

A termék beállítható lángot vagy láng nélküli meleglevetőt állít elő, max. 1300 °C-os hőmérséklettel. Beépített piezoelektromos gyújtómechanizmussal rendelkezik és butángázzal kell feltölteni (könnyebb folyadék).

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben ezt a terméket más célra használja, mint előbb megneveztük, a termék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés tűz, stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi előírások követelményeinek. Az összes itt előforduló cégnév és termékmegnevezés a mindenkorai tulajdonos védjegyé. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Mini forrasztólámpa
- Használati útmutató

• Zsugorcsővek

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő linkről: www.conrad.com/downloads vagy szkennelje a QR kódot ezen az oldalon. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata

- A szimbólum a háromszögbe foglalt villám jellel az egészségre káros veszélyekre utal, pl. áramütés lehetőségére.
- A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos utasításokra utal a használati útmutatóban, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

Biztonsági előírások


Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem veszi figyelembe a jelen használati útmutatóban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, az ebből eredő sérülésekért vagy dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a szavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A termék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és állatoktól.
- Ne használja felügyelet nélkül, mert ez gyermekek veszélyes játékszerévé válhat.
- Védje meg a terméket extrém hőmérsékletektől, közvetlen napsugárzástól, erős lökésektől, nagy nedvességtől, víztől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha nem lehetséges többé a biztonságos működés, helyezze a terméket üzemén kívül, és védje meg véletlen alkalmazástól. A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek látható sérülései vannak, már nem működik rendeltetésszerűen, hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, közt volt tárolva, vagy súlyos szállítási terhelésnek volt kitéve.
- Kezelje óvatosan a készüléket. Ütések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kérdései vannak a készülék használatával, biztonságával vagy a csatlakoztatásával kapcsolatban.
- Karbantartási, javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmüvellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.
- Ipari használatánál a helyi és hatósági balesetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- Viseljen mindig teljesen zárt védőszemüveget. védőfelszerelést.
- Iskolákban és más oktató intézményekben, hobbi- és barkácsműhelyekben a készüléket csak szakértő, felelős személyzet jelenlétében szabad használni. felügyelnie.
- A terméket nem szabad robbanásveszélyes helyen használni, ahol robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok, gőzök, port vagy gyúlékony folyadékok (oldószerek), alkoholt, benzint stb.) tárolnak. Ez robbanás- és tűzveszélyes.
- A terméket csak akkor rakja el, miután teljesen lehűlt. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Gáz utántöltés
 - Csak jóminőségű butángázt alkalmazzon (könnyű üzemanyag) a forrasztólámpa töltéséhez. Vegye figyelembe a gázpatronok gyártóinak biztonsági és használati útmutatásait.
 - A gázki bocsátást úgy ellenőrizheti, hogy szagot érez vagy sziszegést hall. Ha a szívárgás megmarad, ne gyújtsa meg az égőt a szerszám közelében. Tegye a forrasztólámpát egy jól szellőztetett területre, amíg a gáz teljesen elvezetődik.
 - Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn! A feltöltés után a termék erősen gyúlékony és nyomás alatt lévő gázt tartalmaz. Távol kell tartani hőforrásoktól, nagy melegről (> +40 °C) vagy közvetlen napsugárzástól.
 - Állítsa le az utántöltést, ha a gáz túlfolyik. Túltöltéskor a gáz "köpködhet". Várjon a forrasztólámpa meggyújtása előtt néhány percig, amíg az üzemanyag stabilizálódik.
 - Bizonyosodjon meg róla, hogy a forrasztólámpa ki van kapcsolva és a láng kialudt.
- Forrasztólámpa
 - A markolatánál fogva tartsa a készüléket. Mindig úgy fogja meg a forrasztólámpát, hogy a düzni ne Önrre vagy másokra irányuljon.
 - Soha ne nyúljon nyílt lángba! Ne érintse soha a forrasztólámpa forró fém részét! Ez súlyos égési sérülésekkel jár!
 - Üzem közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Különben gyulladás veszélye áll fenn!
 - Ne működtesse 15 percnél tovább megszakítás nélkül, mert a forró gázégő háza túlzottan felhevülhet. Fennáll az égési sérülések veszélye!
 - Soha ne töltsön a termékbe folyékony vagy gáz üzemanyagot (pl. pl.. benzint, spirítust, stb.). Robbanásveszély!
 - Sok anyag a felhevüléskor

- Ne viseljen laza öltözetet Távoltítsa el Alacsony hőmérsékleten a gázmóms eshet, és ez gyengébb lángot eredményez.
- Sok anyag a felhevüléskor gőzt bocsát ki. Tegye meg mindig a szükséges óvatossági intézkedéseket

Kezelőszervek

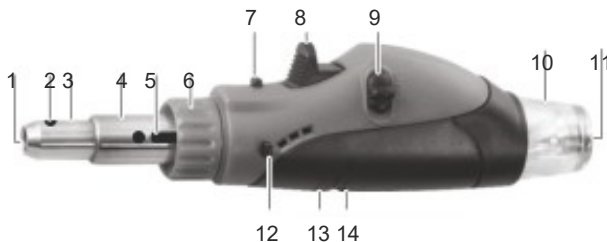

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|
| 1 Dűzni hegy | 6 Mandzsetta reteszelés | 11 Utántöltő szelep |
| 2 Légellenítő csatlakozó | 7 Biztonsági reteszelés | 12 Láng kikapcsoló (forrasztóhegyes modelleknel használatos) |
| 3 Hosszabbító a hőlégfúvóhoz | 8 Gyújtófejt | 13 Állvány |
| 4 A forrasztólámpa modula | 9 Tartós láng reteszelő | 14 Gázmennyiség szabályozó |
| 5 Levegőbeeresztő nyílás | 10 Gáztartály ablak | |

Gáz utántöltés

Állítsa le a töltést azonnal, ha gáz lép ki. A gáztartályt jól szellőző környezetben töltsé és kerülje a nyílt lángot és szikrákat.

Ha a forrasztólámpa forró, hagyja, hogy utántöltés előtt 5 percig hűljön. Robbanásveszély!

- Tartsa a forrasztólámpát úgy, hogy az utántöltő szelep (11) felfelé mutasson.
- Helyezze a gázcilinder fúvókát az utántöltő szelepre (11), és nyomja azt lefelé. Egy teljes utántöltés kb. 5-10 másodpercig tart.
- A gáztartály ablak (10) mutatja a tartály gáz szintjét.

Használat

Ehhez olvassa el a "Biztonsági tudnivalók" fejezetet.

Használat előtt távolítsa el az átlátszó műanyag borítást.

a forrasztólámpáról Pótolja a borítást a raktározáshoz vagy szállításhoz, és pótolja a forrasztólámpát csak akkor, ha teljesen kihűlt.

Ne állítsa a forrasztólámpát közvetlenül egy munkafelületre. Használja a vele szállított állványt (13). Irányítsa a csatlakozókat (2) és (5) úgy, ahogy a „Kezelő elemek”-ben meg van adva. Ez megakadályozza, hogy forró gázok éghető anyagokkal érintkezzenek miközben a forrasztólámpa működik.

a) Gyújtás

- Úgy tartsa a terméket, hogy a düzni hegy (1) biztonságos irányban, nem Ön felé néz.
- Nyomja a biztonsági reteszelt (7) és ezután a gyújtófejet (8), amíg egy kattánást hall. Ez a piezoelektromos gyújtó mechanizmusról egy szikrát küld, a gáz meggyújtására.
- Ha a gáz nem gyullad meg, vizsgálja meg az üzemanyag helyzetet a gáztartály ablakon (11) keresztül.
- Ha a gázmennyiség szabályozó (14) a „+” helyzetben van, annál hosszabban tudnak a forrasztólámpa lángjai lobogni vagy kialudni. A láng erőssége megfelelően csökkenthető. Ezenkívül bizonyosodjon meg róla, hogy a levegő beeresztő nyílás (5) nincs blokkolva.

b) Megszakítás nélküli üzemidő

- Nyomja a biztonsági reteszelt (7) és utána a gyújtófejet (8), amíg egy kattánást hall, és tartsa a gyújtófejet nyomva. Miután a láng gyújtott, tolja a reteszelő kart balra és engedje el a gyújtófejet (8).
- A gáz tovább folyik és hőt bocsát ki.
- A gáz leállításához tolja a reteszelő kart jobbra.
- Nyomja meg a gyújtófejet (8), amíg egy kattánást hall, majd engedje el.

c) Láng méret

• Tolja a gázmennyiség szabályozót (14) jobbra (+) vagy balra (-), a láng növelésére / csökkentésére.

Hőlégfúvó zsugorcsővekhez

Használja mindig a megfelelő vezetéktechnikát és hajtás végre a szükséges óvintézkedéseket, ha feszültségvezető kábelekkel dolgozik! Ha kétségei lennének, forduljon szakemberhez.

- Amennyiben szükséges, oldja fel a mandzsetta reteszelt (6) és tegye a hőlégfúvó meghosszabbítást (3) a forrasztólámpa építő csoportján keresztül (4) be.
- Irányítsa a forró levegőt a zsugorcsőre.

Forrasztólámpa

- Amennyiben szükséges, oldja fel a mandzsetta reteszelt (6) és távolítsa el a hőlégfúvó meghosszabbítást (3), úgy, hogy

átnyomja a forrasztólámpa modulján (4).

- Használja a minimális lángot, amelynek a feladatot meg kell oldania. Egy nagy láng kevésbé stabil, és több üzemanyagot fogyaszt el.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Ne használjon soha agresszív tisztítószert, alkoholt, vagy más kémiai oldatot, mivel ezek a házat károsíthatják, vagy a működésben zavart okoznak.
- A termék tisztításához használjon száraz, nem bolyhosodó kendőt.

Műszaki adatok:

a) Általános tudnivalók	
Lánghőmérséklet	1300 °C
Forrasztási hőmérséklet	350 °C
Forró levegő hőmérséklet	550 °C
Gázlétfogat	15 ml
Üzemanyag fajtája	butángázt használjon (nem szállítjuk vele)
Üzemi feltételek	+20 °C ... +40 °C 30 – 80 % rel.nedv.
Tárolási feltételek	+20 °C ... +40 °C 30 – 80 % rel.nedv.
Méret (h x sz x ma):	160 x 35 x 25 mm
Súly	50 g (üres tartállyal)
b) Zsugorcsővek	
Rend. sz.: 1694486	27 részes
Rend. sz.: 1694488	185 részes
Rend. sz.: 1694489	162 részes
Rend. sz.: 1694490	124 részes

