



# BG-1


Használati útmutató

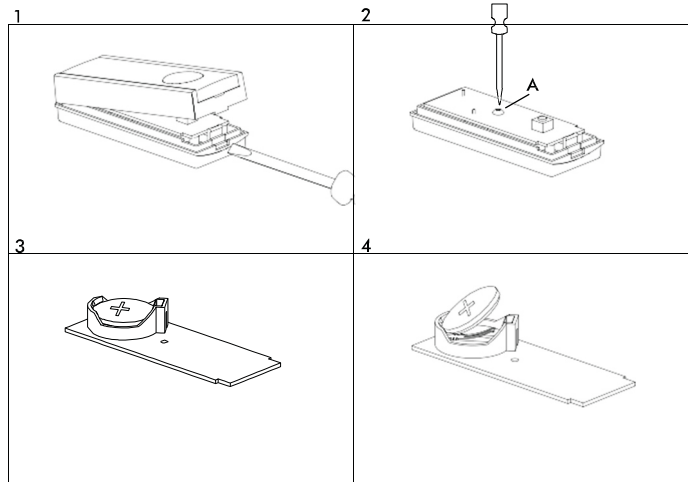

### ADÓEGYSÉG

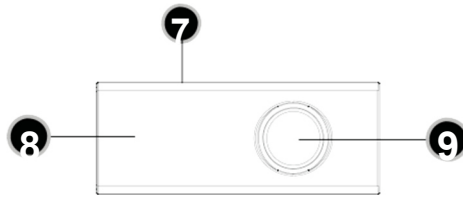

VEVŐEGYSÉG

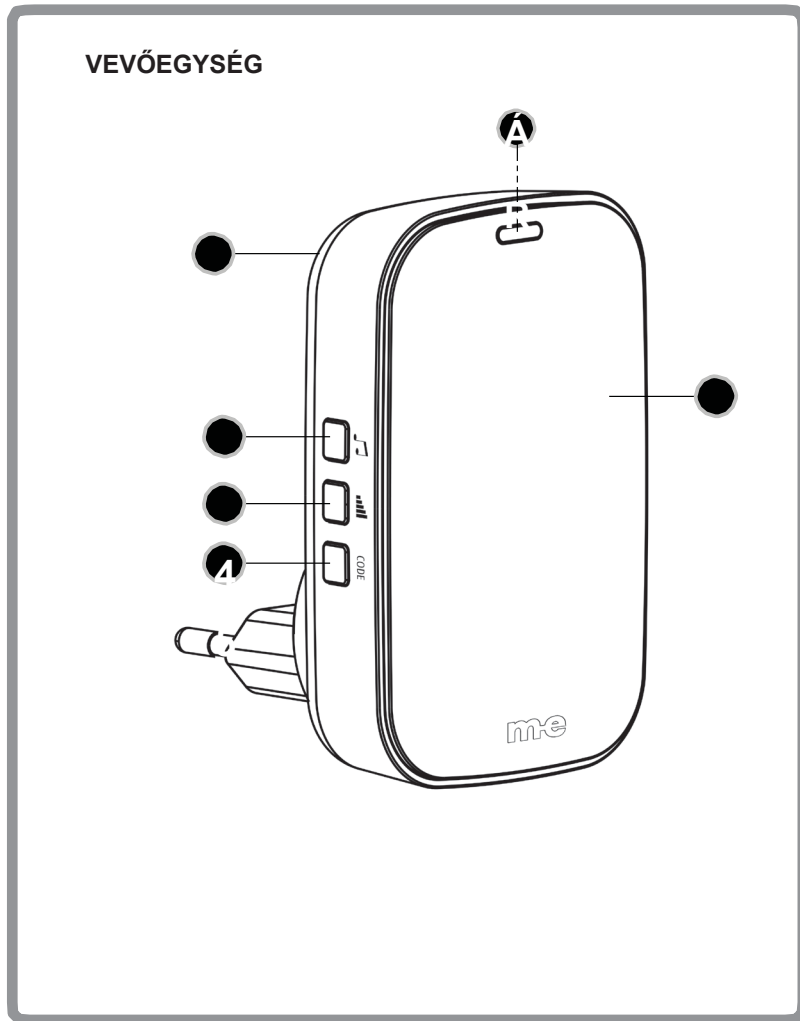

**i** Köszönjük, hogy az m-e BG-1 típusú vezeték nélküli csengőjét választotta.

Olvassa el gondosan a használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a készüléket és őrizze meg az esetleges későbbi használatához.

#### **Jelmagyarázat**

- 1 vevő
- 2 LED
- 3 Hangszóró
- 4 Dallam gomb
- 5 Hangerő gomb
- 6 CODE gomb
- 7 Adó
- 8 Névtábla
- 9 Csengőgomb

#### **Adó**

#### **Nyissa ki az adót és helyezze be az elemet**

1. Az adó oldalán egy kis rés található, amin keresztül a ház felnyitható. Helyezzen be egy egyenes pengéjű csavarhúzó a készülék részbe és Forgassa el óvatosan addig, amíg a ház kinyílik.
  2. Távolítsa el a csavart (A) és vegye ki a panelt.
  3. Vegye ki az elhasznált elemet és helyezzen be egy újat. A CR 2032 típusú elemet úgy kell behelyezni, hogy a pluszpólus látható legyen.

4. Helyezze be ismét a helyére a panelt és rögzítse vissza a csavart (A).
5. Szerelje össze a házat. Az adó ekkor használatra kész.

#### **Az adó rögzítése**

Mindegyik adó vagy a mellékelt kétoldalas ragasztócsíkkal vagy csavarokkal rögzíthető. Ne szerelje fémre, mivel ezáltal a hatótávolság jelentősen korlátozódik. Mielőtt az adót a végleges helyére szereli, rögzítse azt ideiglenesen és tesztelje.

Ha az adót csavarokkal kell rögzíteni, akkor ehhez előre stancolt lyukakat talál a ház hátoldalán. Ezek gyárilag zárva vannak, hogy megvédjék az adót a beszivárgó nedvesség ellen, amennyiben a ragasztót csak a kétoldalas ragasztószalaggal rögzíti. Ezek a lyukak egyszerűen egy csavarral átszúrhatók. Csavarok és tiplik nélkül szállítjuk.

#### **Vevő**

#### **Az első üzembe helyezés**

A vevő üzembe helyezéséhez dugja azt be egy szabvány, jól elérhető hálózati csatlakozóaljzatba. Ezután végezze el a "Kódolás" pontot.

**Kódolás**

A vevő bedugása után automatikusan tanuló üzemmódba kerül. A vevő bedugását követő 40 másodpercen belül nyomja meg azt a csengőgombot (adót), amit be akar tanítani. Amennyiben ezen 40 mp alatt nem nyom meg csengőgombot, a vevő addig tanuló üzemmódban marad, amíg meg nem nyom egy csengőgombot. Ha ezután további adókat akar betanítani, nyomja meg egyszer a CODE gombot (6) majd 15 másodpercen belül egy új adót. További adókhoz (összesen 4 adó lehetséges) ismételje ezt a folyamatot.

**Dallam beállítása**

Az oldalt lévő gombbal (4) módosítható a dallam. A gomb minden megnyomásával a következő dallam játszódik le és ezután automatikusan tárolódik. 36 dallamból lehet választani.

**A hangerő beállítása**

Az oldalt lévő gombbal (5) állítható be a hangerő 3 fokozatban. A gomb minden megnyomásával csökken a beállított dallam hangereje.

Ha eléri a minimális fokozatot, a hangerő a következő megnyomásakor ismét a lehangosabb fokozatra vált. A hangerő automatikusan tárolódik.

**Hibakezelés****A vevő nem csenget**

1. Az adóban lévő elem üres > Cserélje ki az elemet az adóban
2. Még nincs kódolva > Végezze el azt a jelen útmutató "Kódolás" pontja szerint
3. Hatótávolság > Közelítse egymáshoz az adót és vevőt

**Műszaki adatok****Adó**

üzemi feszültség DC 3V  
(elemtípus:

CR 2032) nyugalmi

áramfelvét: <math> < 5\mu A </math>

áramfelvét csengetéskor:

<math> < 10mA </math>

Frekvencia: 433,92 MHz +/- 250KHz

**Vevő**

Üzemi feszültség

230V /

50Hz, <math> < 1W </math> Hangerő

kb. 80 db

Frekvencia: 433,92 MHz

Hatótávolsága: kb. 100m  
(szabadtéren)

### Tudnivalók

Erős sztatikus, elektromos vagy nagyfrekvenciás tér (kisülések, mobiltelefon, vezeték nélküli berendezés, kézi adó-vevő, mikrohullámú sütő) hatására a készülék(ek) működésében zavarok léphetnek fel.

#### Tisztítás és karbantartás

A hálózati táplálású készülékeket tisztítás előtt válassza le a hálózatról (húzza ki a hálózati dugót). A ház felületét egy szappanos vízzel megnedvesített puha ruhával tisztítsa. Ne használjon súrolószert vagy vegyszert. A szellőzőnyílásokra lerakódott port csak egy ecsettel lazítsa fel, és adott esetben porszívóval távolítsa el. A szívónyílást ne tartsa közvetlenül a készülékhez.



#### Biztonsági tudnivalók

A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvesz a garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen használatból vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben megszűnik a garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) nem szabad a készüléket önkényesen átalakítani, és/vagy módosítani.

A készülék kivitele I. védelmi osztályú, ezért csak szabványos hálózati dugaszaljba (230V~/50Hz) szabad bedugni. A hálózati feszültségről működő készülékek nem valók gyerek kezébe. Gyerekek jelenlétében különös gondossággal kell eljárni.



**Ne szedje szét a készüléket! Ez életveszélyes áramütést okozhat.**

Ne hagyja a

csomagolóanyagot felügyelet nélkül, a műanyag fóliák/-zacskók, sztiropor részek, stb. a gyermeke számára veszélyes játékszerré válhatnak.

A készülék csak száraz belső térben használható (fürdőszobában vagy más nedves helyiségben nem). Kerülje el a készülék benedvedését és bepárasodását. Ez életveszélyes áramütést okozhat.

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

**2 év korlátozott garancia**

A vásárlás dátumától számított 2 évig garantáljuk, hogy a készülék mentes az anyaghibáktól és a kiviteli hibáktól. Ez csak abban az esetben érvényes, ha a készüléket a szokásos módon használja, és rendszeresen karbantartja.

A garanciális kötelezettségünk a készülék bármely részének a javítására vagy cseréjére korlátozódik, és csak azzal a feltétellel érvényes, ha nem végeztek rajta illetéktelen változtatási vagy javítási kísérleteket. Önnek, mint vevőnek, a törvényes jogait semmiféle módon nem befolyásolja ez a garancia.

**i Vegye figyelembe a következőket:**

Az alábbi esetekben nincs helye a garanciális követeléseknek:

- kezelési hiba
- kimerült elemek vagy hibás akkumulátor
- helytelen kódolás/csatornaválasztás
- más rádiófrekvenciás készülék általi zavarás

(pl. mobiltelefon működés)

- idegen beavatkozás/behatás
- mechanikai sérülés
- nedvesség által okozott kár
- nincs meg a garancialevél (vásárlási számla)

A használati útmutató figyelmen kívül hagyásából adódó hibák esetében elvész a garancia. A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen

kezelésből vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezekben az esetekben megszűnik a garancia.

**A felelősség korlátozása:**

A gyártó nem vállal felelősséget bármilyen veszteségért vagy kárért, beleértve a kísérő vagy következményes károkat, amelyek közvetlenül vagy közvetve ennek a terméknek a zavartatásából erednek.

**HU**

 
A jelen használati útmutató az m-e GmbH modern-electronics publikációja.

An den Kolonaten 37,26160 Bad Zwischenahn


A jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális




állításának a  
nyomtatás idején. A  
műszaki adatok és a  
külső kivitel  
módosításának jogát  
fenntartjuk.




1

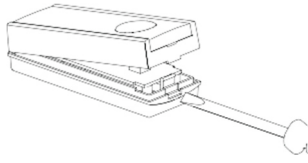


2

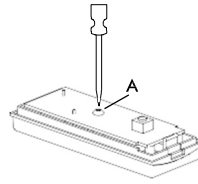


3

 

4

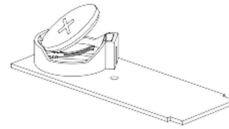

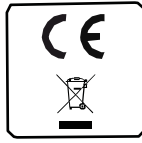

WWW.M-E.DE

02-08-2018