



Kocka időzítő

Használati útmutató

Cikkszám:

|         |         |
|---------|---------|
| 38.2032 | 38.2035 |
| 38.2036 | 38.2039 |
| 38.2040 | 38.2041 |

Köszönjük, hogy a TFA cég készüléke mellett döntött.

1. A készülék használatbavétele előtt
- gondosan olvassa el a használati útmutatót.
  - A használati útmutató figyelembevételével elkerülheti a készülék károsodását, továbbá reklamációs jogának helytelen használat miatti elvesztését.
  - A használati útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
  - Gondosan figyeljen a biztonsági tudnivalókra!
  - Őrizze meg jól ezt a használati útmutatót.

2. Biztonsági tudnivalók

- Ne használja más módon a készüléket, mint ahogy ez az útmutató leírja.
- A készülék önkényes javítása, átépítése és átalakítása tilos.

Vigyázat!  
Balesetveszély:


- A készüléket gyerekek által el nem érhető helyen tárolja.
- Az apró darabokat a (három év alatti) kisgyermekek lenyelhetik.
- Az elemek egészségre káros savakat tartalmaznak, ezek lenyelve életveszélyesek lehetnek. A lenyelt elem 2 órán belül súlyos belső égési-marási sérüléseket, sőt halált is okozhat. Amennyiben fennáll a gyanúja annak, hogy valaki véletlenül lenyelt egy elemet, vagy az elem más módon került be a szervezetébe, akkor azonnal hívjon orvost.
- Az elemeket ne dobja tűzbe, ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne töltse fel.  
**Robbanásveszély!**
- Az elem kifolyásának a megelőzésére a lehető leghamarabb cserélje ki a kimerült elemet.
- Ne használjon egyidejűleg régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ha egy elem folyik, akadályozza meg, hogy a kifolyt sav a bőrre, szembe és nyálkahártyára kerüljön. Az érintett bőrfelületet adott esetben azonnal öblítse le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

Fontos tudnivalók a készülék biztonságával kapcsolatban!

- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, erős rezgésnek és rázkódásnak.
- Nedvességtől óvni kell.

3. Üzembe helyezés

- Nyissa fel az elemtartót.
- Állítsa a riasztási hang tolókapcsolóját az elemtartóban a kívánt helyzetbe (lásd a 4.1.1 pontot).
- Tegyen be két új mikroelemet a pólusokra ügyelve.
- Tolja az ON/OFF tolókapcsolót az ON helyzetbe.
- Egy rövid figyelmeztető hang hallható és az összes szegmens rövid ideig látható lesz.
- Zárja vissza az elemtartót.
- A készülék ekkor üzemkész.

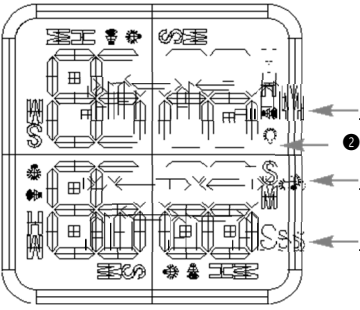

4. Kezelés

- A kock időzítő 4 előre beállított lefutási idővel rendelkezik. Helyezze a kocka időzítőt egy sima felületre úgy, hogy a kívánt időtartam felfelé nézzen.
- rövid figyelmeztető hang hallható és a számlálás megkezdődik.
- A kijelzőn látható a másodpercenként történő visszaszámlálás és a LED pulzál.
- Az idő lejártát követően egy figyelmeztető hang hallható (max. 30 mp), a LED villog és az időzítő ekkor az időtűlépést számolja.
- Helyezze el a kockát úgy, hogy az O oldala vagy az elemtartó nézzen felfelé, hogy leállítsa számlálást. Egy rövid hangjelzés hallható.
- Tolja az ON/OFF tolókapcsolót Off helyzetbe az időzítő kikapcsolásához.

4.1 Riasztási beállítások

4.1.1 Riasztó hang

- A tolókapcsolóval (elemtartóban) állíthatja be a riasztó hangot a következőkre: Kl/halk/hangos  
**Megjegyzés:** ha a riasztó hang ki van kapcsolva, nem hallható hangjelzés az üzembe helyezéskor és a számlálás kezdetekor/végén.

4.1.2 LED

- Nyomja meg a LED gombot egy hegyes tárgygal a LED funkció be- vagy kikapcsolásához.  
 jelenik meg a kijelzőn (vagy eltűnik).  
**Megjegyzés:** Ha a riasztás ki van kapcsolva, akkor a LED funkció nem kapcsolható ki.

4.1.3 Előriasztás

- (10 másodperccel az idő letelte előtt szólal meg)
- Egy hegyes tárggyal nyomja meg a Pre-Al gombot az előriasztás funkció be- vagy kikapcsolásához.  
 jelenik meg a kijelzőn (vagy eltűnik).  
**Megjegyzés:** A beállított időnek ≥30 másodpercnek kell lennie. Ha a riasztóhang ki van kapcsolva, az előriasztás nem aktiválható.

5. Ápolás és karbantartás

- A készüléket puha, enyhén megnedvesített tisztítókendővel tisztítsa. Ne használjon súroló- vagy oldószereket! Nedvességtől óvni kell.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Tárolja a készüléket száraz helyen.

5.1 Elemcsere


- Ha a funkciók gyengülnek, cserélje ki az elemeket.
- Győződjön meg arról, hogy az elemek helyes polaritással vannak berakva.

5.2 Hibák

- Ha a készülék nem működik megfelelően, vegye ki az elemeket, és kb. 5 perc várakozás után helyezze vissza őket.

6. Hulladékkezelés

Ez a készülék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újrafelhasználhatók. Ez csökkenti a hulladék mennyiségét, és óvja a környezetet.

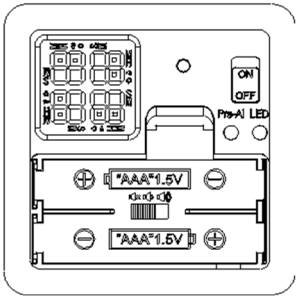

- Visszaszámlálás M-S -ben jelzés
- Előriasztás aktiválva szimbólum
- LED aktiválva szimbólum

Adja le a csomagolóanyagot környezetkímélő módon a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken.



Elektromos készülékek hulladékkezelése

Távolítsa el a nem fixen beszerelt elemeket és akkukat a készülékből, és adja le őket külön!  
A készülék az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó EU-irányelvnek megfelelő jelöléssel van ellátva.  
A készüléket nem szabad a háztartási hulladékba tenni. A felhasználó köteles az elhasznált készüléket a környezetbarát eltávolítás érdekében az elektromos és elektronikus hulladékok egy gyűjtőhelyén leadni. A leadás díjmentes. Tartsa be az érvényben lévő aktuális rendelkezéseket!



Az elemek hulladékkezelése

Az elemeket és akkukat semmi esetre sem szabad a háztartási hulladékba tenni! Olyan károsanyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő ártalmatlanítás esetén károsíthatják a környezetet és az egészséget. Végfelhasználóként törvényileg kötelezett az összes használt elem és akkumulátor leadására a kereskedőnél vagy a helyi hulladékgyűjtő állomáson a nemzeti vagy helyi előírásoknak megfelelően. A leadás díjmentes.  
A mértékadó nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom.

7. Műszaki adatok

Időtartam

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>38.2032.02:</b>               |
| 5 - 15 - 30 - 60 perc            |
| <b>38.2035.04 (tea időzítő):</b> |
| 3 - 4 - 5 - 6 perc               |
| <b>38.2036.06:</b>               |
| 10 - 20 - 30 - 60 másodperc      |
| <b>38.2039.05:</b>               |
| 1 - 2 - 3 - 5 perc               |
| <b>38.2040.01 / 38.2041.07:</b>  |
| 3 - 5 - 7 - 10 perc              |

Tápfeszültség

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 2 db mikroelem<br>(nem szállítjuk vele) |
|-----------------------------------------|

A készülékház

|          |                 |
|----------|-----------------|
| méretei: | 60 x 60 x 60 mm |
|----------|-----------------|

Tömeg

|                        |
|------------------------|
| 70 g (csak a készülék) |
|------------------------|

TFA Dostmann GmbH & Co. KG  
Zum Ottersberg 12, 97877 Wertheim, Deutschland

Ezt a használati útmutatót vagy ennek kivonatát csak a TFA Dostmann cég hozzájárulásával szabad közzétenni. A műszaki adatok megfelelnek a kinyomtatáskori állapotnak, és minden előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.  
A készülék legújabb műszaki adatai és információi megtalálhatók a honlapunkon a cikkszám keresőmezőbe történő beírásával.

www.tfa-dostmann.de

04/23

