



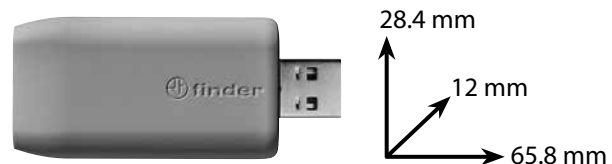

1Y.EU.005

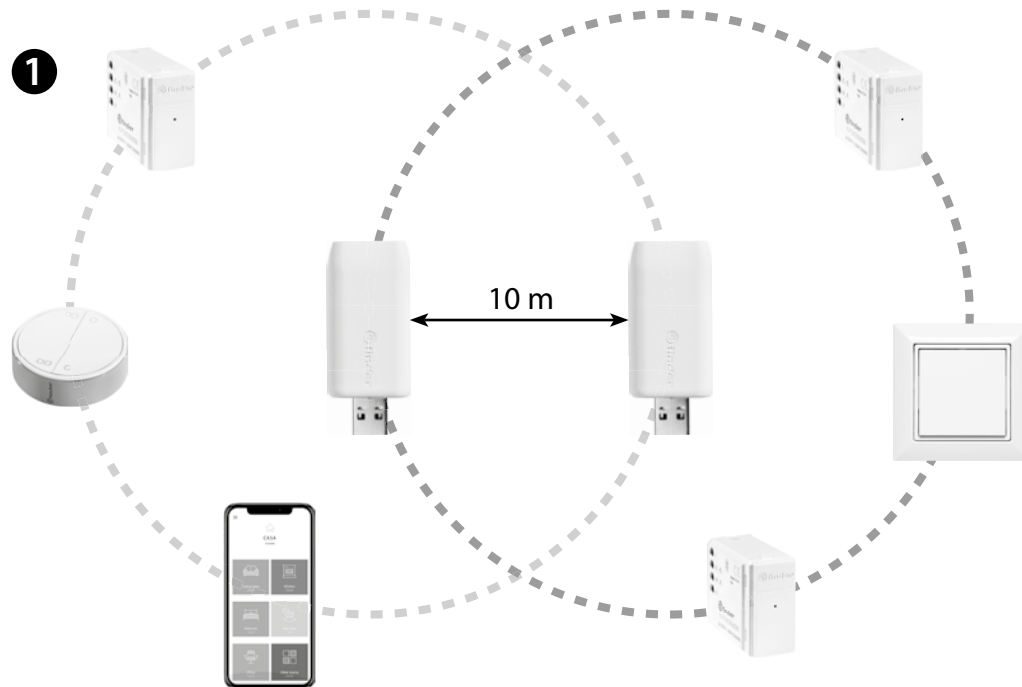

# MAGYAR

## 1Y.EU.005 HATÓTÁVOLSÁG NÖVELŐ USB

### MŰSZAKI ADATOK

Táp feszültség	USB 5 V - 0.5 A min.
Üzemi frekvencia	2.4 GHz
Üzemi hőmérséklet	-10...+50 °C
Tanúsítványok	CE, FCC, IC (Európa, US, Kanada)
Átviteli távolság	Ca. 10 m szabad térben, átviteli akadályok nélkül. Az átviteli távolság az épület struktúrájától függően változhat

### 1 TELEPÍTÉS

#### MEGJEGYZÉS

- Nincs szükség beállításokra.
- LED: - ZÖLD (inicializálás/üzemi állapot elérése)  
- OFF (nem világít: stand-by)  
- KÉK (vétel/átviteli parancs)
- Max. 4 hatótávolság növelő USB egy rendszeren belül