



- Kezelje óvatosan a készüléket. Az ütés, ütődés és már a kis magasságból történő leesés is tönkretelheti a terméket.
- Mindig tartsa be az összes, a termékhez csatlakoztatott készülék biztonsági- és használati útmutatóját is.
- Forduljon szakemberhez, ha a termék használatát vagy csatlakoztatását illetően nem biztos a dolgában.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy egy erre szakosodott műhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

ⓓ használati útmutató

2 db vezeték nélküli számítógép hangszóró, 6W, fekete-szürke

Rend. sz.: 2162591

Rendeltetészerű használat

A termék egy audio rendszer (pl. egy számítógép hangkártyája vagy egy hordozható készülék) hangjeleinek lejátszására alkalmas. A hangszórók ehhez vagy vezetékiesen, 3,5 mm-es dugóval vagy vezeték nélkül, Bluetooth 5.0 technológián keresztül csatlakoztathatók a rendszerhez. Miután a készüléket a vele szállított USB-s hálózati adapterrel a tápellátásra csatlakoztatta, az érintésre érzékeny gombokkal kényelmesen átválthat a rendelkezésre álló bemeneti források között.

A készülék csak beltérben való használatra alkalmas. Ne használja szabadban. Kerülje a készülék érintkezését nedvességgel, pl. fürdőszobában, stb.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. A készülék károsodhat, ha a megadottól eltérő célokra használja. Ha a terméket rendszeresen szakszerűtlenül használják, az rövidzár, tűz és áramütés veszélyét is jelentheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi betekintés céljára. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A készülék teljesíti az európai és a nemzeti törvényi előírásokat. Az útmutatóban található cégnevek és készülékelnevezések a mindenkorai tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Hangszórók (1 pár)
- Hálózati adapter
- használati útmutató



Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a következő web-oldalról: www.conrad.com/downloads vagy szkennelje a QR kódot ezen az oldalon. Kövesse a web-oldal útmutatásait.

A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészséget fenyegeti veszély, pl. áramütés.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

A terméket csak száraz és zárt belső helyiségekben szabad működtetni és használni. Nem tehető ki nedvességnek vagy folyadéknak, mivel ez halálos elektromos áramütéshez vezethet.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Amennyiben a jelen használati útmutatóban lévő biztonsági utasításokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó útmutatásokat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi vagy anyagi károkért. Ha ezt nem teszi meg, érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré válhat gyermekek számára.
- Óvja meg a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

- Ha már nem biztonságos a készülék használata, vonja ki a használatból, és védje meg a véletlenszerű alkalmazástól. A biztonságos használat már nem biztosítható, ha a készüléknek
 - látható sérülései vannak,
 - már nem működik rendeltetészerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.


b) Hálózati adapter

- Csatlakoztassa a készüléket olyan dugaszoló aljzathoz, amely könnyen elérhető.
- A tápellátáshoz csak a vele szállított hálózati adaptert használja.
- A dugaszadapert a közüzemi elektromos hálózat egy szabványos dugaszoló aljzatába kell csatlakoztatni. A hálózati adapter használata előtt ellenőrizze, hogy az adapteren megadott feszültség adatok egyeznek-e a háztartásában rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
- Soha ne csatlakoztassa vagy húzza ki a hálózati adaptert, ha nedves a keze.
- Soha ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozóaljzathoz. Helyette fogja meg a hálózati dugónak erre a célra szolgáló fogófelületét.
- Győződjön meg arról, hogy a termék beállításakor a vezeték nem csipődik be, nem törik meg és nem sérül meg éles peremek által.
- Fektesse úgy a kábeleket, hogy senki se botoljon meg bennük, vagy ne akadjon beléjük. Más esetben balesetveszélyes.
- Biztonsági okok miatt a hálózati adaptert mindig válassza le a tápellátásról viharban.

c) Személyek és a készülék biztonsága

- A halláskárosodás elkerülése érdekében, tekintsen el attól, hogy hosszabb ideig túl hangos zenét hallgat.

A készülék áttekintése

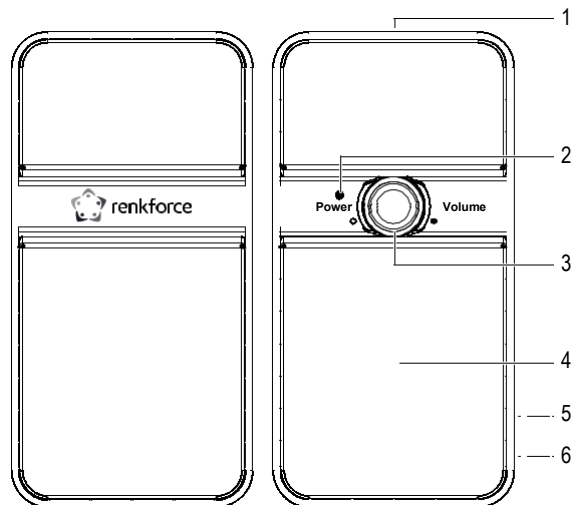

- 1 Audio bemenet választó (érintőgomb)
- 2 LED-es állapotjelző
- 3 **Bekapcsoló** (be/ki), **Hangerő** szabályozó
- 4 Hangszóró
- 5 USB-s tápkábel
- 6 3,5 mm-es AUX bemenet
- 7 Audio bemenet választó (érintőgomb)
- 8 LED-es állapotjelző
- 9 **Bekapcsoló** (be/ki), **Hangerő** szabályozó
- 10 Hangszóró
- 11 USB-s tápkábel
- 12 3,5-mm-es AUX bemenet

Felállítás

- Válasszon ki először egy megfelelő felállítási helyet a hangszórók számára. Úgy helyezze el a két hagszórót (4), hogy azok egymástól megfelelő távolságra legyenek, a hallgató előtt és a hallgató felé irányuljanak.
- Csatlakoztassa az együttcsatlakoztató USB-s hálózati adaptert egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzatba és végül csatlakoztassa az USB-s hálózati kábelt (5) a hálózati adapterhez.
- Ezután már csak azt kell eldöntenie, milyen típusú kapcsolatot szeretne létesíteni az audio forrással. Ehhez a következő két opció áll rendelkezésére:
 - Vezeték nélküli: Bluetooth 5.0
 - Vezetékes: AUX In

Üzembe helyezés és használat

a) Vezeték nélküli kapcsolat létrehozása Bluetoothon keresztül

- Tekerje el a hangerőszabályozót (Volume) az óramutató járásával egyező irányba a hangszóró bekapcsolásához, ami egyben átveszi egy **be-/kikapcsoló (Power) (3)** szerepét. Ügyeljen ekkor arra, hogy a hangerőt lehetőleg alacsony szinten tartsa.

→ A hagszórók minden bekapcsoláskor csatoló üzemmódba váltanak és automatikusan felépítik azzal a készülékkel a kapcsolatot, amihez utoljára csatlakoztak.

- Várjon, amíg a „Bluetooth mode” szöveg elhangzik és a LED-es állapotjelző (2) villogni kezd.
- Ekkor a lejátszó készüléke Bluetooth menüjében válassza ki az „RF-SPKR-100” bejegyzést és várjon egy pillanatig, amíg a kapcsolat létrejön.
- Végül egy hangjelzés hallható és a LED-es állapotjelző (2) folyamatosan világít, amivel azt jelzi, hogy a csatlakozási folyamat sikeresen lezárult.
- A **hangerőszabályozó (Volume) (3)** óramutató járásával egyező irányba tekerésével tetszőlegesen növelheti a hangerőt.

→ A csatlakozási folyamat elvégzéséről ill. egy Bluetooth kapcsolat létrehozásáról további információkat a lejátszó készüléke útmutatójában talál.

b) Vezetékes kapcsolat AUX In-en keresztül

- Kapcsolja először ki az audio forrást és a hangszórókat is.
- Ekkor kösse össze a 3,5 mm-es AUX bemenetet (6) és az audio forrást és helyezze üzembe az audio forrást.
- Tekerje el a hangerőszabályozót (Volume) az óramutató járásával egyező irányba a hangszóró bekapcsolásához, ami egyben átveszi egy **be-/kikapcsoló (Power) (3)** szerepét. Ügyeljen ekkor arra, hogy a hangerőt lehetőleg alacsony szinten tartsa.
- Végül állítsa be a hangerőt a kívánt szintre a szabályozóval (3).

c) Átkapcsolás az AUX bemenet és a Bluetooth funkció között

Használja az érintésre érzékeny választó gombot (1), hogy az AUX bemenet és a Bluetooth funkció közt átkapcsoljon.

A problémák kezelése

probléma	Megoldás
nincs hang	Ellenőrizze, hogy a készülék hangereje hallható szintre lett beállítva, és győződjön meg arról, hogy a készülék hangja nem lett némítva.
A készülék csatlakozása nem sikerül	Győződjön meg arról, hogy nem okoz zavart egy közelben lévő objektum és a csatlakozó készülékek a megadott hatótávolságon belül vannak. Távolítsa el adott esetben a hangszórókat az audio készülék Bluetooth listájáról és végezze el újra a csatlakozást. Ezen folyamatról információkat a lejátszó készüléke használati útmutatójában talál.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítási munkálatok előtt válassza le mindig a terméket a tápellátásról.
- Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószer, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldatokat a tisztításhoz, mivel ezek kárt tehetnek a házban és befolyásolhatják a kifogástalan működést.
- A készülék tisztítására használjon puha, szőszmentes ruhát.
- Ne merítse a készüléket vízbe.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.

→ Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads
Kattintson egy zászló szimbólumhoz egy nyelv kiválasztásához, és adja meg a termék rendelési számát a keresőmezőben. Ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás



Az elhasznált elektronikus készülékek értékes nyersanyagoknak tekintendők, és nem valók a háztartási szeméthez! Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

a) Hangfal

Bemenő feszültség/áram..... 5 V/DC, 1 A über USB-A

Kimenő teljesítmény..... 6 W

Anyag..... ház ABS műanyag, hangszóró rács vas

Meghajtó egység..... 63,5 mm (2,5”), 4 Ω, 3 W (hangszórónként)

Frekvenciatartomány..... 60 Hz – 20 kHz

Bluetooth név..... RF-SPKR-100

Csatlakozási lehetőségek..... 3,5-mm-es AUX In alj (sztereo)
Bluetooth 5.0

Adó hatótávolsága <12 m (nyílt terepen)

Adófrekvencia..... 2404 – 2476 MHz

Adóteljesítmény..... 4 dBm

Működési-/tárolási körülmények..... -20 bis +60 °C, <80 % rel.nedv. (nem kondenzálódó)

Vezeték hossz..... 110 cm (3,5-mm-es audio vezeték)

110 cm (USB-A tápvezeték),

79 cm (a hangszórók közötti összekötő vezeték)

Méret (Sz x Ma x Mé)..... 80 x 157 x 90 mm

Súly..... 0,82 kg (hálózati adapter nélkül)

b) Hálózati adapter

Bemenő feszültség/áram..... 100 – 240 V/AC, 0,25 A, 50/60 Hz

Kimeneti feszültség/áram..... 5 V/DC, 1 A

Ez a Conrad Electronic SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog, a fordítás jogát is beleértve, fenntartva. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus

adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.

Utánnomlás tilos, kivonatok formájában is. A jelen publikáció megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.

Copyright 2020 by Conrad Electronic SE.

*2162591_v2_0520_02_ch_m_de