



- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Használati útmutató

E0130 Hőmérséklet és páratartalommérő

Rend. sz.: 2176721

Rendeltetészerű használat

A termék a beltéri hőmérséklet és páratartalom kijelzésére szolgál. A hőmérséklet megjeleníthető választhatóan °C (Celsius) vagy °F (Fahrenheit) mértékegységben. Ezen kívül a termék komfortszint-kijelzővel is rendelkezik, és a későbbi leírás céljából tárolja a minimum és maximumértékeket. A termék asztalra állítható, falra szerelhető vagy mágnesesen rögzíthető fém (ferromágneses) felületeken. Tápellátása egy CR2032 típusú gombellel történik.

A készülék csak beltérben használható, kültéri használatra nem alkalmas. Feltétlenül el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. A szakszerűtlen alkalmazás ezen kívül olyan veszélyekhez vezethet,

mint pl. rövidzárlat, tűz, vagy áramütés. Olvassa át figyelmesen, és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készülékjelvezetések a mindenkorai tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Hőmérséklet és páratartalommérő
- 1 db CR-2032 gombelem
- Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Töltse le az aktuális használati útmutatót a [www.conrad.com/ downloads](http://www.conrad.com/downloads) web-oldalról, vagy szkennelje be a QR-kód ábráját. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóra hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.



A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.

A készüléket csak száraz, zárt beltérben szabad alkalmazni. A készülékre nem kerülhet nedvesség vagy víz, ilyenkor áramütés miatti életveszély áll fenn!

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra! Ha nem tartja be az ebben a használati útmutatóban szereplő, biztonságra és szakszerű használatra vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a termékszavatosság és a garancia is.


a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek kezében.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódástól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemben kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlenszerű használatbavételét. A biztonságos használat már nem biztosított, ha a készülék
 - láthatóan sérült,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bányon a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.

b) Elem

- Az elem berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemet, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyt elemek által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült vagy kifolyt elemeket kell megfogni, viseljen ezért védőkesztyűt.
- Az elemeket úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket ne hagyja szabadon hozzáférhető helyen, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik.
- Ne szedje szét, ne zárja rövidre és ne dobja tűzbe az elemeket.
- Ne próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni. Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

Kezelőelemek

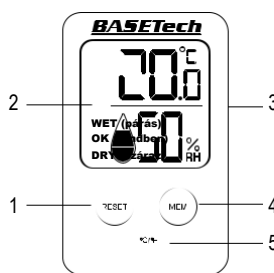

- 1 RESET (alaphelyzetbe állítás) gomb
- 2 LCD-kijelző
- 3 Elemtartó (a hátoldalon/az ábrán nem látható)
- 4 MEM (memória) gomb
- 5 C°/F° gomb

Működtetés előtt

- Óvatosan húzza le a termék előlapját takaró védőfóliát.
- Hajtsa ki a lábát, és állítsa fel úgy a terméket, hogy ne tudjon leesni. Válasszon sík, egyenes és stabil alapot a felállításához.
- A hátlapján egy csavarnyílás található, amin keresztül a termék megfelelő csavarra akasztható.
- A készülék hátlapján egy mágnes található (a csavarnyílás és az elemtartó fedele között), amelynek segítségével a termék megfelelő (ferromágneses) fémfelületen rögzíthető.

Üzembe helyezés

a) Elemek berakása/ cseréje

- Szállításkor az elemtartóban már benne van a gombelem. Az első használat előtt húzza ki a műanyag védőcsíkot az elemtartóból. A védőcsík arra szolgál, hogy az elem idő előtti lemerülését megakadályozza.

→ Ne használjon akkut a készülékhez.

- Cserélje ki az elemet, amint az elem töltöttségét jelölő szimbólum alacsony töltöttségű szintet jelez, (2,5 ±0,2 V maradék feszültség), illetve ha a kijelzés egyértelműen gyengül vagy teljesen kialszik.

Az elem berakásakor a következőképpen járjon el:

- Vegye le az elemtartó fedelét a hátoldalon(3). Forgassa ehhez a fedelet megfelelő eszközzel az „OPEN” (nyitás) nyíl irányába.
- Tegyen be 1 db CR2032 típusú gombelemet pólushelyesen. A pozitív pólusnak (+) kifelé kell mutatnia. Vegye figyelembe az elemtartóban látható polaritásjelzéseket.
- Zárja le ismét az elemtartót a fedéllel. Forgassa ehhez a fedelet megfelelő eszközzel a „CLOSE” (zárás) nyíl irányába.

→ Miután behelyezte az elemet, a termék automatikusan bekapcsol. Kb. 30 másodpercig tart, amíg a mért érték stabilizálódik.

b) Hőmérséklet mértékegység változtatása

Nyomja meg a C°/F° (5) gombot a hőmérséklet mértékegység változtatásához.

c) Maximális és minimális értékek lehvása




- A tárolt maximális és minimális értékek kijelzéséhez nyomja meg a MEM (4) gombot. A maximális értékek a Max szimbólummal együtt láthatók. Ha másodszor is megnyomja a gombot, akkor a minimális értékek jelennek meg a „Min” szimbólummal. A harmadik megnyomás visszkapcsolja a kiindulási kijelzést.

d) Alaphelyzetbe állítás

- A tárolt maximális és minimális értékek törléséhez nyomja le rövid időre a RESET (1) gombot.

e) Komfortszint kijelző

- A kijelző bal, alsó részén a három szimbólum közül az egyik látható.

Szimbólum	Jelentés	Páratartalom
	Párás	Relatív páratartalom több mint 70 %
	Kellemes	Relatív páratartalom: 40% és 70% között.
	Száraz	Relatív páratartalom kevesebb mint 39 %

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról.
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon száraz, szőszmentes törlőkendőt.
- A karcolások elkerülése érdekében tisztítás közben ne nyomja meg túlzott erővel a felületet.

Hulladékkezelés

a) Készülék



Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási szemétként! A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezeléséről.

Vegye ki az esetleg készülékben maradt elemet és ezt a készüléktől elkülönítve adja le.

b) Az elemek hulladékkezelése



Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (a telepekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden használt elem leadására; a háztartási szeméttel történő együttes kezelés tilos!

A káros anyagot tartalmazó elemeket az itt látható szimbólum jelöli, ami azt jelenti, hogy ezeket tilos a háztartási hulladékkal együtt kezelni. A mértékadó nehézfémek jelölése: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elem/akkun található pl. a baloldalon látható hulladéktartály szimbólum alatt látható).

A használt elemek díjmentesen leadhatók a lakóhelyén lévő gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint mindenütt, ahol elemeket forgalmaznak!

Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok:

Tápfeszültség.....	3 V gombelem, CR2032 típus
Elemek élettartama.....	12 hónap
Kijelzési tartomány.....	-10 ... +50 °C (hőmérséklet) 1 – 99 % (páratartalom)
Mérési pontosság:.....	±1 °C 0 °C és +50 °C között, ±2 °C ettől eltérő tartományokban (hőmérséklet) ±5 % 40 - 70 % között, ±8 % ettől eltérő tartományokban (páratartalom)
Kijelzés pontossága.....	0,1 °C (hőmérséklet) 1 % (páratartalom)
Üzemi-/tárolási feltételek.....	-10 ... +50 °C, 1 – 99 % relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret (H x Sz x Ma).....	45 x 14 x 70 mm
Súly.....	39 g

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa.

Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindenfajta sokszorosítás, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozó eszközzel való terjesztés a kiadó írásbeli engedélyéhez van kötve.

Az utányomás, még kivonatos formában is, tilos. A jelen publikáció megfelel a nyomtatás idején érvényes műszaki fejlettségi szintnek.