

Használati útmutató

Vezeték nélküli ajtócsengő

Rend sz.: 2249702

Rendeltetés szerű használat

A készülék egy vezeték nélküli csengőgombból és egy vezeték nélküli ajtócsengőből áll, amelyek együttes használatra alkalmasak.

Az ajtócsengő (vevő) kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a terméket a szabadban! A készülék nedvességgel való érintkezését (pl. fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

A vezeték nélküli csengőgomb (adó) IP44 védelmi osztályú készülék. Ez azt jelenti, hogy amennyiben falra szerelik, az elülső oldalra freccsenő víz ellen védeni kell. A gombot ezért kültéren egy előtetővel kell ellátni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másnak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló összes cégnév és készüléknév a mindenkori tulajdonos védjegye. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- ajtócsengő (vevő)
- csengőgomb (adó)
- CR2032 típusú 3 V-os elem (már benne van a csengőgombban)
- kétoldalas ragasztószalag
- 3 db csavar
- 3 db tipli
- használati útmutató

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy szkennelje be az ábrázolt QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.



A nyíl szimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra utal.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha az ebben a használati útmutatóban található, szabályszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem veszi figyelembe, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.

Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős rázkódástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.

Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemem kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos működtetés már nem garantált, ha a készülék: -- látható sérülésekkel rendelkezik, nem szabályszerűen működik,

hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

Bánjon mindig óvatosan a készülékkel. Lökések, ütések vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakműhellyel végeztesse. Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Elemek/akkumulátorok

Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.


Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hogy megelőzze a kifolyásuk által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha sérült elemeket/akkumulátorokat kell megfogni, viseljen védőkesztyűt.

• Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkumulátorokat ne hagyja szanaszét, mert gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.

• Az összes elemet/akkumulátort egyszerre kell cserélni. A régi és új elemek/akkumulátorok vegyes használata az elemek/akkumulátorok kifolyásához és a készülék károsodásához vezethet.

• Ne szedje szét az elemeket/akkumulátorokat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Ne próbálja meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

Kezelőszervek és alkotórészek

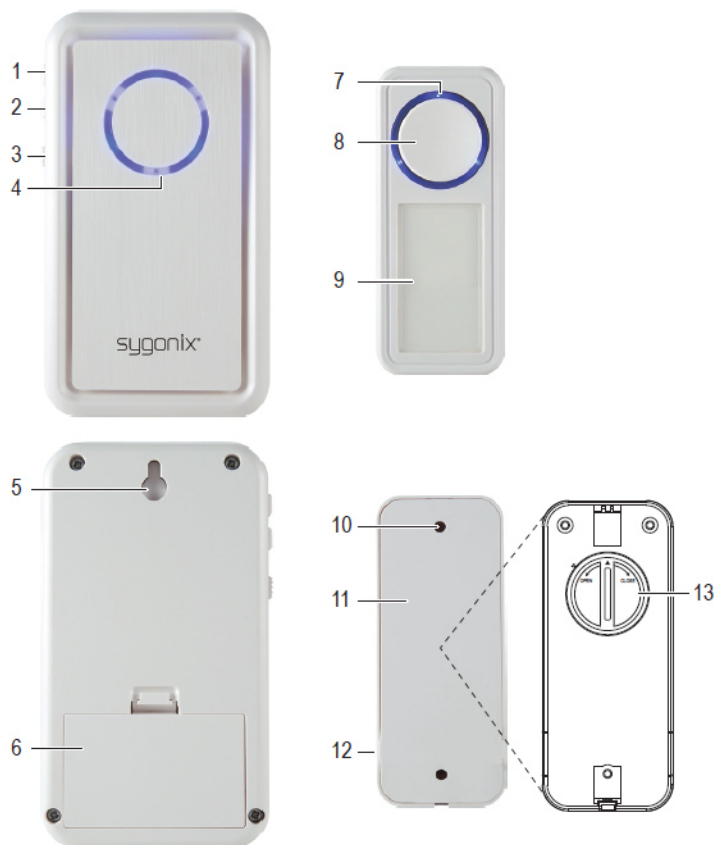

ajtócsengő (vevő)

- 1 dallamválasztó gomb
- 2 hangerőszabályzó gomb
- 3 üzemmód-átkapcsoló
- 4 LED-jelzőfény
- 5 nyílás a falra történő felakasztáshoz
- 6 elem-/akkumulátortartó fedele

csengőgomb (adó)

- 7 LED kijelző
- 8 csengőgomb
- 9 névtábla
- 10 lyuk a falra történő felszereléshez
- 11 szerelőlap
- 12 kioldódudor
- 13 elem-/akkumulátortartó fedele

Az elemek vagy akkumulátorok berakása/cseréje

Akkor cserélje ki az elemet/akkumulátort, ha a csengőgomb már nem működik, vagy a gomb megnyomásakor nem gyullad ki a LED-jelzőfény.

a) Csengőgomb

A CR2032 típusú elem a leszállításkor már be van rakva. Első használat előtt távolítsa el az elemszigetelő csíkot.

1. Ehhez először nyissa fel a kioldódudor (12) segítségével az adó házát a szerelőlapról (11).
2. Fogjon meg egy érmét, és nyissa ki vele az elemtartó fedelét(13) annak az elforgatása által.

3. Rakjon be egy CR2032 típusú 3 V-os elemet, figyelve közben az elemtartóban feltüntetett polarításra.
4. Majd tegye vissza a helyére az elemtartó fedelét.

b) Ajtócsengő

Ha lassanként lecsökken a hangszóró hangereje, torz hangot ad ki, vagy teljesen elhallgat, ki kell cserélni az elemeket/akkumulátorokat.

1. Nyissa fel ehhez az elemtartó fedelét(6) , és rakjon be két AA-méretű elemet. Eközben is figyeljen az elemtartóban feltüntetett polarításra.
2. Zárja vissza a fedelet.

Felszerelés



Vizsgálja felül, hogy megfelelnek-e az együttszállított csavarok a felület anyagához. Kétes esetekben forduljon szakemberhez.

A fúrás előtt okvetlenül meg kell győződnie arról, hogy a felület alatt nincsenek-e kábelek vagy csövek, amelyek megsérülhetnek vagy sérülést okozhatnak.

Javasoljuk egy próba elvégzését úgy, hogy a készülékeket a végleges felszerelés előtt körülbelül arra helyre rakja, ahova később ténylegesen kerülnek. További információkat olvashat erről a „Csatlakoztatás” c. fejezet „c) pontja („Az adó hatótávolsága”) alatt.

A felszerelés előtt jelölje be a tervezett helyet.

a) Csengőgomb

Ragasztószalag

Az adott felületnek feltétlenül tisztának, száraznak kell lennie, és nem lehet ott más tárgy.

1. Miután a szerelőlapot (11) rögzítette a kívánt helyre, húzza le a ragasztószalag egyik oldaláról a védőfóliát, és ragassza fel a szerelőlapra.
2. Húzza le a ragasztószalag másik oldaláról is a védőfóliát, és ragassza fel a csengőgombra.

Fali rögzítés

1. Ehhez először válassza le a kioldódudor (12) segítségével a házat a szerelőlapról.
2. Szerelje fel ezután két csavar és tipli (ha szükség van rá) segítségével a szerelőlapot a falra.
3. Majd nyomja rá a csengőgomb házát a szerelőlapra, figyelve arra közben, hogy észlelhetően bepattanjon a reteszelése.

b) Ajtócsengő

- Az ajtócsengő az akasztóníválás (5) segítségével falra szerelhető.
- Ehhez szükség szerint használja fel az együttszállított csavarokat és tipliket.

Üzembe helyezés és használat

1. Válassza ki a kívánt üzemmódot a választókapcsoló (3) segítségével az alábbiak közül:

szimbólum	kapcsolóállás	leírás
	felső	dallam lejátszása (LED inaktív)
	középső	a LED felvillanása (hang némitva)
	alsó	a LED felvillanása és a dallam lejátszása

2. Nyomja meg most a csengőgombot (8) az ajtócsengő megszólaltatására.
3. Ha nem szólalna meg az ajtócsengő a csengőgomb megnyomására, a megfelelő tennivalókat a „Csatlakoztatás” c. fejezetben találja meg.

Dallamok

A dallamválasztó gomb a (1) nyomogatásával választhat a rendelkezésre álló dallamok közül.

Hangerő

Nyomja meg ismételten a hangerő nyomógombját (2), hogy válasszon az egyes hangerőszintek között (1 → 2 → 3 → 4 → 1).

Csatlakoztatás

a) A csengőgomb és az ajtócsengő csatolása

Ha egyszer megszakadna a kapcsolat, ellenőrizze először az elemeket/akkumulátorokat, továbbá a megadott hatótávolság betartását, mielőtt megpróbálna a kapcsolat helyreállításával.

1. Tartsa három másodpercig megnyomva az ajtócsengőn lévő dallamválasztó gombot(1), amíg meg nem szólal egy „ding-dong” hang.
2. Az első lépés megtételét követő 30 másodpercen belül nyomja meg a csengőgombot (8) .
Ezután megszólal két rövid hang, ami arra utal, hogy sikeresen megtörtént a csengőgomb és az ajtócsengő közötti csatolás.
3. Nyomja meg még egyszer a csengőgombot (8), hogy meggyőződjön arról, hogy a rendszer rendeltetésszerűen működik.

b) A csengőgomb és az ajtócsengő közötti kapcsolat megszakítása

Tartsa 10 másodpercig megnyomva az ajtócsengőn lévő dallamválasztó gombot(1) . Az ezután megszólaló rövid hang azt jelzi, hogy megszűnt a csengőgomb és az ajtócsengő közötti csatolás.

c) Az adó hatótávolsága

A rádiójelnek a csengőgomb és az ajtócsengő közötti terjedését korlátozó tényezők közé az alábbiak tartoznak:

- falak, vasbeton födécek,
- bevonatos/fémgöztölt felületű szigetelőüveg-táblák,
- fémből készült és elektromosan vezető tárgyak közelsége (pl. fűtőtestek),
- emberi test közelsége,
- szélessávú zavarok a lakókörnyezetben (DECT-telefonok, mobiltelefonok, vezeték nélküli fejhallgatók/hangszórók, rádióátvitelű időjárásállomások, csecsemőfigyelő rendszerek, stb.),
- elektromotorok, transzformátorok, tápegységek, számítógépek közelsége,
- rosszul árnyékolt vagy nyitottan működtetett számítógépek vagy más elektromos készülékek.

Ápolás és tisztítás

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)

Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll rendelkezésre: www.conrad.com/downloads

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF formátumban letöltheti.

Eltávolítás

a) A készülék



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. A használt készülékeket az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelően kell eltávolítani.

Vegye ki a készülékben esetleg benmaradt elemeket/akkumulátorokat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le megfelelő gyűjtőhelyen.

b) Elemek/akkumulátorok



Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden használt elem és akkumulátor leadására; Tilos az eltávolítás a háztartási szeméttel együtt!

A káros anyagokat tartalmazó elemeket az itt látható szimbólummal jelölik, amely a háztartási hulladékként történő eltávolításuk tilalmára figyelmeztet. A legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon pl. a szöveg mellett látható hulladéktartály ikon alatt található).

A használt elemeket, akkumulátorokat ingyenesen leadhatja a lakóhelye hulladékgyűjtő helyén, a szaküzleteinkben, vagy minden olyan helyen, ahol elemeket, akkumulátorokat forgalmaznak.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezete védelméhez.

Műszaki adatok

a) Ajtócsengő (vevő)

Tápáramellátás.....2 db 1,5 V-os AA-méretű elem/akkumulátor

Elem-/akkumulátor-üzemeltartam..... kb. 12 hónap (napi 5 csengetés)

LED kék

Dallamok száma..... 18

Hangerő..... max. 85 dB

Üzem módok..... villogó fény; csak hang; hang és

villogó fény

Üzemi-/tárolási feltételek..... -10°C-tól +40°C-ig, 20 – 80 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)

Méretek (sz x ma x mé)..... 70 x 125 x 24 mm

Súly..... 91 gramm

b) Csengőgomb (adó)

Tápáramellátás..... 1 db CR2032 típusú 3 V-os elem (részbe a szállításnak)

Elem-üzemeltartam..... kb. 3 hónap (napi 5 csengetés)

Védettség..... IP44

LED, kék

Adótjeljesítmény..... < -20 dBm

Adó hatótávolsága.....max. 100 m (szabad téren)

Adófrekvencia..... 433,92 MHz

Üzemi-/tárolási feltételek..... 0°C-tól +40°C-ig

Méretek (sz x ma x mé)..... 39 x 94 x 23 mm

Súly..... 43 gramm

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus adattároló készülékekben történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.