



- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. A készülék lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leesés következtében is megsérülhet.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vendégszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Kezelési Utasítás

Programozható világítás kapcsolás

Rend. sz.: 2252484

Rendeltetés szerű használat

A készülék elektromos készülékek csatlakoztatására szolgál. A beépített kapcsolóra az adott időpont vagy a hét napja szerint kapcsol be, vagy ki. A készüléknek van véletlenszerű kapcsolás funkciója is, ami szintén programozható. A visszaszámláló funkció lényege, hogy az előre beállított időtartam leteltével lekapcsol. A kézi ki-/bekapcsolást szintén be lehet programozni. Amikor villamos fogyasztót kapcsol a készülékhez, annak a teljesítménye semmi esetre se legyen nagyobb, mint a készüléké. Ezért olvassa át a "Műszaki adatok" fejezetet. A készülék áramellátása az elektromos hálózatról történik. A készülékbe az áramszünet esetére külön két elemet is beépítettek.

A készülék csak beltérben használható, kültéri használatra nem alkalmas. Feltétlenül el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését, pl. a fürdőszobában vagy hasonló helyeken.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a készüléket a fentiekől eltérő célra használja, a készülék károsodhat. Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Csak a használati útmutatóval együtt adja tovább a készüléket harmadik személy részére.

A termék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- kapcsolóóra
- fali tartókeret
- 2 db tipli
- 2 db 1,5 V LR44 gombelem
- 2 db csavar
- Kezelési Utasítás

Aktuális használati útmutatók

Töltse le legújabb változatot a következő web-oldalról: www.conrad.com/download weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A szimbólumok magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészséget veszély, pl. áramütés fenyegeti.



A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.

A „nyíl” szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék II. érintésvédelmi osztályba tartozik. A készülék a hálózati áramkör és a kimeneti feszültség között megerősített vagy kettős szigeteléssel rendelkezik.



A készülék CE-konform és ezzel megfelel a vonatkozó nemzeti és az európai irányelveknek.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági előírásokra! Amennyiben a jelen használati útmutatóban olvasható biztonsági előírásokat és a szakszerű kezelésre vonatkozó utasításokat nem tartja be, az ebből következő személyi sérülésért és dologi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét veszíti a termékszavatosság és a garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a gyerekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek kezében.
- Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napfénytől, erős rázkódástól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.
- Ha már nem biztonságos a készülék további használata, üzemen kívül kell helyezni, és meg kell akadályozni a véletlenszerű használatbavételét. A biztonságos használat tovább már nem biztosított, ha a készülék
 - láthatóan károsodott,
 - már nem szabályszerűen működik,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyeket ehhez a készülékhez csatlakoztat.

c) Személyek és a készülék biztonsága

- Mielőtt villamos fogyasztót kapcsolna a készülékhez, ellenőrizze a teljesítményét, mert az nem lépheti túl a készülékét.

d) Elektromos biztonság

- Elemcsere előtt feltétlenül válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- A kapcsolóóra szabadban való használata nem megengedett.
- Soha ne öntsön folyadékot a készülék fölé, ill. ne is rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó edényt a készülék mellé. Ha véletlenül mégis folyadék vagy egy tárgy kerülne a készülék belsejébe, azonnal áramtalanítsa a hozzátartozó dugaszoló aljzaton, (pl. az automata biztosíték lekapcsolásával). Ezután a készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe.
- Amikor hideg helyről meleg helyiségbe viszi a készüléket, ne azonnal kapcsolja be a készüléket. Ugyanis a felmelegedés közben keletkező kondenzvíz esetleg kárt tehet a készülékben. Hagyja, hogy a készülék először felvegye a környezet hőmérsékletét, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig tarthat.
- Ipari alkalmazás esetén vegye figyelembe az adott ágazat szakmai szervezetei szövetsége által az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozóan kiadott balesetmegelőzési rendszabályokat is.

e) Személyek és a termék

- A burkolatok felnyitásánál vagy alkatrészek eltávolításánál feszültség alatt lévő részek válhatnak hozzáférhetővé.
- A csatlakozási pontok is lehetnek feszültség alatt. Karbantartás, javítás vagy alkatrész ill. modulok cseréje előtt a kapcsolóórát le kell választani az elektromos hálózatról. A kapcsolóórán karbantartást vagy javítást csak olyan villamosági SZAKEMBER végezhet, aki tisztában van a veszélyekkel és ismeri a vonatkozó előírásokat.
- A kapcsolóóra beüzemelése házilagosan, érintésvédelmi szempontból biztonságosan történik.
- A kapcsolóóra szerelése ill. karbantartása előtt áramtalanítsuk a kapcsolódó elektromos hálózatot! Mindenképp szükség van egy olyan biztonsági eszközre, amely megakadályozza az elektromos hálózat véletlen visszakapcsolását.
- Nem szabad a megengedett kapcsolási teljesítményt túllépni!

f) Elemek/Akkumulátorok

- Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polarításra.
- Vegye ki az elemeket/akkukat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja használni, hogy megelőzze a belőlük kifolyó sav által okozott károkat. A kifolyt vagy sérült elemek/akkumulátorok a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás elemeket/akkumulátorokat kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.
- Az elemeket/akkukat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek hozzájuk. Az elemeket/akkukat ne hagyja könnyen hozzáférhető helyen, mert a gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik azokat.
- Az összes elemet/akkut egyszerre kell cserélni a készülékben. A használt és új elemek/akkumulátorok egyidejű használata esetén kifolyhat belőlük a sav, ami a készülék károsodását okozhatja.
- Ne szedje szét az elemeket/akkukat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe őket. Soha ne próbáljon meg feltölteni nem tölthető elemeket! Ilyen esetben robbanásveszély áll fenn!

Kezelőszervek



- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 gomb - | 5 LCD-kijelző | 9 törlőgombok |
| 2 az óra gomb | 6. RND gomb | 10 "+" gomb |
| 3 Váltó gomb | 7 CD gomb | 11 Kinyitható fedél |
| 4 PROG gomb | 8 Reset gomb R | gomb funkcióval |

Bekötés és felszerelés



Ha nincs kellő szakismerete a készülék beüzemeléséhez, ne saját maga végezze el ezeket a munkákat, hanem hívjon inkább szakembert. A szerelést csak olyan szakember végezheti, aki ismeri a készülékre vonatkozó előírásokat (VDE) és az ezzel összefüggő veszélyeket.



A kapcsolóra kizárólag száraz beltéri helyiségben szabad használható. A kapcsolóra felszereléséhez keressen egy arra alkalmas fali villamos dobozt. A kapcsolóra felszerelése előtt rá kell kötni az elektromos hálózatra. A kapcsolóra falon kívülrre történő felszerelése is lehetséges. Szerelje fel a csomagban található dobozt a falon kiválasztott helyre, lehetőleg egy villamos csatlakoztatási lehetőség (vezeték) közelében. A fal szerkezetétől függően használhatja az együtt szállított csavarokat és tipliket is. Ásványi összetételű (vakolt fal, beton) fal esetében csavarral és tiplivel szerelje fel a készüléket. A tipléhez előbb fúrjon lyukat, aztán jöhet bele a csavar. Fából vagy fa alapú falaknál elegendő a csavarral való rögzítés is. Szárazbeton vagy gipszkarton fal esetében minden esetben az ehhez a faltípushoz való tipliket használja (nem része a szállításnak).



Amikor lyukat fúr a falba, vagy csavarokat csavar be, vigyázzon, nehogy eltaláljon egy elektromos kábelt vagy vízvezetékét.

Vigyázzon arra, hogy a kapcsolóra bekötő vezetékai bekötés és szerelés közben ne legyenek feszültség alatt.

 
A csatlakozó vezetékek ne törjenek meg és ne csipődjenek be. Ha így történne, akkor ez üzemzavart, rövidzárlatot, vagy a készülék meghibásodását, tönkremenetelét okozhatja.

a) A kapcsolóra bekötése


A kapcsolóra a 230V/AC 50 Hz elektromos hálózatról kap feszültséget. A kapcsolóóra egy max. 1800 W ohmos terhelés kapcsolható.




A bekötéskor a feszültségellátást biztosító elektromos vezeték legyen feszültségmentes.



1. A terméket az előre jelzett módon szedje szét három darabra.

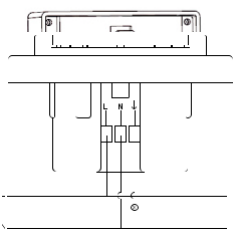

2. Az elemek között műanyagból készült elemszigetelő csik található. Ezzel megelőzhető, hogy az elemek a gyártás után lemerüljenek. Az első használat előtt távolítsa el az elemszigetelő csikot. Óvatosan húzza ki a helyéről.
3. A kapcsolási terv szerint kapcsolja össze az elektromos vezetékek sáruit. FIGYELEM! A fogyasztót mindig a fázis áramkörre kötiük. Vigyázzon, nehogy eltévessze!
4. Ezután helyezze be a kapcsolóórát egy alkalmas fali villamos dobozba. Ezután húzza meg a doboz rögzítő csavarjait. Vigyázzon, nehogy megszakítsa a menetet!
5. Rakja be a keretbe a fali záró borítást a kapcsolóegységgel együtt. Majd dugja ezeket össze az alsó részzel. Az összeillesztést segíti a stift, aminek be kell ugrania a lyukba. Ily módon könnyen és gyorsan összerakhatók az összeillő alkatrészek.

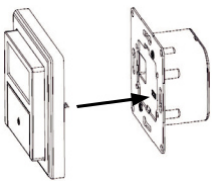

Üzembe helyezés

a) Elemcsere (LR44 gomelem)

Ha már nem jól olvasható, vagy elsötétedett az LC képernyő, akkor eljött az elemcsere ideje.

1. Ehhez előbb szerelje le a záró borítást a kapcsolóegységgel együtt. Szükség esetén használjon segédeszközt, vagy megfelelő szerszámot az elemek kiszedéséhez.
2. Helyezzen be két gomelemet (LR44, SR44), közben ügyeljen a helyes polarításra ("+" pozitív és "-" a negatív) az elemtartóba.
3. Ezután rakja vissza a helyére a záró borítást a kapcsolóegységgel együtt.

b) A gombok funkciói

nyomógomb funkció

R	nyomjuk meg, ha vissza akarjuk állítani
A fedélen lévő gomb	A kinyitható fedél arra is jó, hogy ki-/bekapcsolóként is használjuk. Programozási üzemmódban a fedél által mozgatott négy törlőgombbal (9) alapállásba vissza lehet állítani az egyéni beállításokat és ezután újra el lehet kezdeni a készülék beállítását.
PROG	Ezt nyomja meg a beállításhoz és a programozáshoz
RND	Ezt nyomja meg a véletlenszerű kapcsolás funkció ki-/bekapcsolásához.
CD	Ezt nyomja meg a visszazámlálás funkció ki-/bekapcsolásához
1	A pontos idő kijelzése és a kézi kapcsolás között lehet váltani.
0/0	Ezzel lehet egy számot növelni és átkapcsolni a nyári időszámításra.
+	Ezzel lehet egy számot visszafelé léptetni.
-	A pontos idő beállítása
0	Az egyes gombok és a kinyitható fedél gombjainak funkciói azonosak.

törlőgombok

Kezelés

Nyissa fel a fedelet (11) a programozáshoz. Ekkor láthatóvá válnak az alatta lévő kezelőgombok. Használjon egy alkalmas szerszámot, fogjon például egy csavarhúzó. Rendkívül óvatosan bánjon a készülékkel, nehogy megsérüljön a ház.

a) Az óra beállítása



Az első üzembhelyezéskor állítsa be a pontos időt. Tegye ehhez az alábbiakat:

1. Nyomja meg az óra gombot (2) az órák beállításához. A napok beállítása elkezd villogni az LC képernyőn (5).
2. Nyomja meg ezeket a gombokat + (10) vagy - (1) a nap beállításához. Nyomja meg az óra gombot (2), ezzel befejezi a beállítást. Az órák elkezdenek villogni az LC képernyőn.
3. Nyomja meg ezeket a gombokat + vagy -, így lehet az órákat beállítani. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az óra gombot (2). A percek elkezdenek villogni az LC képernyőn.
4. Nyomja meg ezeket a gombokat + vagy -, így lehet a perceket beállítani. Nyomja meg az óra gombot (2), ezzel befejezi a pontos idő beállítását és kilép a Beállítások üzemmódból.

b) A kapcsolóra beállítások üzemmódja - a hét napjai

A termék úgy működik, hogy ki-/be kapcsolja a hozzákapcsolt áramköröket. A kapcsolások ütemezését programozni lehet. Egy hét alatt összesen 15 féle lehetőség van a napi kapcsolások beprogramozására. Hét napos kapcsolási rend:

MO TU WE TH FR SA SU	(HÉ KE SZE CSŰ PÉ SZO
1. VAS)	(hétfőtől vasárnapig minden nap kapcsol)
2. MO	(csak hétfőnként kapcsol)
3. TU	(csak keddenként kapcsol)
4. WED	(csak szerdánként kapcsol)
5. TH	(csak csütörtökönként kapcsol)
6. FR	(csak péntekenként kapcsol)
7. SA (Szo)	(csak szombatonként kapcsol)
8. SU (Vas)	(csak vasárnaponként kapcsol)
9. MO WE FR	(kapcsolás hétfőnként, szerdánként és péntekenként)
10. TU TH SA	(kapcsolás keddenként, csütörtökönként és szombatonként)
11. SA SU	(kapcsolás csak szombatonként és vasárnaponként)
12. MO TU WED	(kapcsolás hétfőnként, keddenként és szerdánként)
13. TH FR SA	(kapcsolás csütörtökönként, péntekenként és szombatonként)
14. MO TU WE TH FR	(kapcsolás hétfőtől péntekig minden nap)
15. MO TU WE TH FR SA	(kapcsolás hétfőtől szombatig minden nap)

c) Programozás

MO

12:

A KI/BE kapcsolások ütemezése (ON/OFF)

1. Nyomja meg ezt a gombot **PROG (4)**. Az „1 ON” jelzés villog, ez jelzi, hogy a készülék programozási üzemmódban van. A kapcsolások ütemezését a hét napjai szerint, vagy órára, percre lehet programozni. Programozási üzemmódban minden más beállítás érvényét veszti.
2. Nyomja meg ezt a gombot **PROG**. Mostmár lehet választani a hét napjaiból a LC képernyőn **(5)**. Ehhez előbb olvassa át a „b) A kapcsolóóra beállítások üzemmódja - a hét napjai” fejezetet. A + **(10)** vagy a - **(1)** gombbal lehet választani a 15 féle lehetőségből (egy bizonyos nap vagy több nap kijelölése).
3. Ismét nyomja meg a gombot **PROG**. Az óra kijelzése elkezd villogni az LC képernyőn **(5)**. Nyomja meg ezeket a gombokat + vagy - , így lehet a perceket beállítani. Az óra kijelzése 24-órás formátumban jelenik meg.
4. Ismét nyomja meg a gombot **PROG**. Most pedig a perc kijelzése fog villogni az LC képernyőn. Nyomja meg a "+" vagy a "-" gombot a percek beállításához. Ezzel sikerült is beállítani a kapcsolási rendet (és ezzel rögtön be is kapcsolta azt).
5. Ahhoz, hogy programozási üzemmódban törölje az egyik beállítás tárolóját, majd a következővel folytatni tudja, nyomja meg a 4 közül az egyik törlőgombot **(9)**. Ekkor a programozás átlép a következő beállítási lehetőségre.
6. Ismétlje meg a fent leírt lépéseket azért, hogy beprogramozhassa az előbb már bekapcsolt kapcsolási ütemterv egy elemének kikapcsolását is.
Ha nyomva tartja a "+" vagy a "-" gombot, akkor gyorsítva tudja elvégezni a beállításokat.
7. Ha ezzel készen van, akkor a fentiekhez hasonlóan ütemezze be a többi ki-/bekapcsolást is.
8. Ha megnyomja az óra gombot **(2)**, akkor ki tud lépni a programozási üzemmódból.

Ha a programozás közben 10 mp-nél tovább nem nyomja meg egyik gombot sem, akkor a programozási üzemmód automatikusan befejeződik.

- Ha az időzítő a beállítások szerint fut, az LC képernyőn **(5)**

ez a program kijelzés lesz  látható.

d) Véletlenszerű kapcsolás

Ezzel automatikusan lehet ki- vagy bekapcsolatni egy fogyasztót. Például este 18:00 h és reggel 6:00 h között legyen a világítás bekapcsolva. A véletlenszerű kapcsolás naponta ismétlődik. A bekapcsolás időtartama 10 és 26 perc között lehet. A kikapcsolás pedig 26 és 42 perc között lehet.

A véletlenszerű kapcsolások felülírják az összes egyéb beállítást. Ez azt jelenti, hogy a véletlenszerű kapcsolási rend használata vagy aktiválása a háttérbe szorítja az összes többi programbeállítást.




1. A véletlenszerű kapcsolás aktiválásához nyomja meg Óra üzemmódban ezt a gombot: **RND (6)**.
2. Az LC képernyőn az „RDN” kijelzés **(5)** jelenik meg. Mostantól kezdve a kapcsolóóra véletlenszerűen fog BE-/KI kapcsolni.

e) A visszazámláló időzítő

A kapcsolóóra képes a visszazámlálásra is. Amikor letelik az előzőleg beállított időtartam, a kapcsolóóra lekapcsolja a feszültséget. Az időtartam hossza 1 perc és 99 óra 99 perc között lehet.

Amíg folyik a visszazámlálás, addig az összes egyéb beállítás háttérbe szorul.

 
1. A visszazámláló beállításához nyomja meg Óra üzemmódban a **CD (7)** gombot. A perc kijelzése fog villogni az LC képernyőn **(5)**. A + **(10)** vagy a - **(1)** gombbal tud a számok között lépni előre vagy vissza.
2. Nyomja meg ezt a gombot **CD (7)**. Az óra kijelzése fog villogni az LC képernyőn. A + vagy a - gombbal tud a számok között lépni előre vagy vissza.

3. Mégegyszer nyomja meg a **CD** gombot, ezzel befejezi a beállítást és ki tud lépni a visszazámláló programozása üzemmódból.
 4. Máris elindul a visszazámlálás! A  szimbólum villog az LC kijelzőn. Az Ön készüléke a beállított idő elteltével kikapcsolódik és a képernyőn látható kijelzés  eltűnik.
 5. A visszazámlálás megszakításához nyomja meg a **CD** gombot. A  szimbólum már nem villog többé. Mégegyszer nyomja meg a **CD** gombot, ezzel újra elindítja a visszazámlálást. A szimbólum ismét villog az LC kijelzőn.
- Nyomja meg a fedél gombját **(11)**, ezzel végleg leállítja a visszazámlálást. A készülék ismét a pontos időt mutatja. Az egyik törlőgombot is megnyomhatja **(9)** a 4 közül, ha nyitva lenne **(11)** a fedél.

f) Kézi kapcsolás és üzemmód váltás

Óra üzemmódban nyitott fedél mellett **(11)** Ön a rögzített kapcsolási rendtől függetlenül sajátkezűleg állíthatja be azt, hogy mit csináljon a készülék: kapcsoljon be vagy ki. A kézi átállítást a következőképpen végezze:

1. Nyomja le a váltó gombot **(3)**, ezzel állítja majd át a kapcsolási állapotot. Megjelenik az épp aktuális a kapcsolási állapot. Megjelenik az „ON” vagy „OFF” gomb is az LC kijelzőn. Az óra szimbólum már nem látható többé. Eltűnik.



2. Nyomja meg a 4 közül az egyik törlőgombot **(9)**, ezzel kikapcsolja be vagy ki a készüléket.
3. Csak egyszerűen nyomja le a nyitott fedelet **(11)**, ezzel véglegesíti, hogy be vagy kikapcsoljon a kézi üzemmód.
4. Az Óra üzemmód és a program üzemmód között úgy lehet átváltani, ha megnyomja ezt a gombot: **PROG (4)**. A „PROG” kijelzés az LC képernyőn **(5)** jelenik meg.



Óra üzemmód

program üzemmód

5. A véletlenszerű kapcsolás aktiválásához nyomja meg Óra üzemmódban ezt a gombot **RND (6)**. A „RND” kijelzés megjelenik az LC képernyőn.




Véletlenszerű kapcsolás

Visszazámlálás üzemmód

g) A nyári időszámítás beállítása (DST)

Lehetőség van a készülék nyári időszámításra való átállítására.

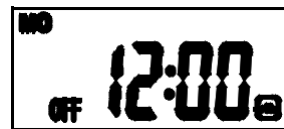

A nyári időszámítás kikapcsolása: Óra üzemmódban nyomja meg ezt a gombot: + **(10)**. A „+1 h” kijelzés az LC képernyőn **(5)** jelenik meg. Ezzel Ön aktiválta a nyári időszámítást.

Nyomja meg Óra üzemmódban a - **(1)** gombot. A „+1h” szimbólum eltűnik az LC kijelzőről. A nyári időszámítás ki lett kapcsolva.

h) A kapcsolóóra visszaállítása



Amennyiben a készülék már nem rendesen működik vagy pedig akkor, ha az összes eddigi beállítást törölni szükséges, nyomja le és tartsa lenyomva a Reset gombot **R (8)**, ezzel visszaállítja a gyári beállításokat.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról (pl. úgy, hogy lekapcsolja a biztosító automatát).
- Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a házat károsíthatják, sőt a működést is károsan befolyásolhatják.
- A készülék tisztítására használjon száraz, szőszmentes törlőkendőt.

Hulladékkezelés

a) Készülék



Az elektromos készülékek értékes alapanyagok, így nem valók a háztartási hulladékba. Ártalmatlanítás készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezeléséről.

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkukat, és azokat a terméktől elkülönítve távolítsa el.

b) Elemek/akkuk



Ön, mint végfelhasználó törvényileg kötelezett (a telepekre vonatkozó rendelkezés szerint) minden használt elem/akkumulátor leadására; tilos azokat a háztartási szemétkébe kidobni!

A káros anyagot tartalmazó elemeket/akkukat a mellékelt szimbólumok jelölik, amelyek utalnak a háztartási szemétkébe való eltávolítás tilalmára.

A nehézfémekre vonatkozó jelölések: Cd=Cadmium,

Hg=higany, Pb=ólom (a jelölés az elemeken, akkukon a baloldali szeméttartály szimbólum alatt látható).

A lemerült elemeket/akkumulátorokat díjmentesen leadhatja a lakóhelyén létesített gyűjtőhelyeken, cégünk üzleteiben, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket, vagy akkumulátorokat forgalmaznak! Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Bemenő feszültség/-áram.....	230 V/AC, 50 Hz
Teljesítményfelvétel.....	max. 1800 W (ohmos terhelés)
	max. 2 A (induktív terhelés)
A beállítási időközök.....	1 perc
Biztonsági elemek	1,5 V/DC, 2 db LR44
Programok	20 féle napi program, 15 féle program a hét napjaira (BE/KI kapcsolás hetente max. 140-szer)
Beállítható visszaszámlálási időtartam.....	1 perctől 99 óra 59 percig.
Üzemi körülmények: 0 ... +40 °C, <90 %	relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Tárolási feltételek.....-10 ... +50°C, <90 %	relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Méret (Sz x Ma x Mé).....	81 x 49 x 81 mm
Súly.....	129 g