

Használati útmutató

SP-COC-300 audio konverter, kétirányú

Rend. sz.: 2299210

Rendeltetés szerű használat

Ez a termék digitális elektromos hangjeleket alakít át optikai hangjelekké és fordítva.

Csak privát használatra alkalmas.

A készülék kizárólag beltéri használatra szolgál. Ne használja szabadban. Nedvességgel való érintkezését (pl. a fürdőszobában) feltétlenül el kell kerülni.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket az előbbieken leírtaktól eltérő célokra használja, károsodhat. Ezen kívül a nem megfelelő használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másnak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban előforduló cégnevek és készülékjelölések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Konverter
- USB kábel (100 cm)
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads, vagy szkennelje be az ott található QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



Jelmagyarázat



A háromszögbe foglalt felkiáltójel különleges tudnivalókra hívja fel a figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön figyelmen kívül hagyja a készülék szabályszerű használatára vonatkozó, jelen Kezelési utasításban ismertetett biztonsági tudnivalókat és információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésért vagy dologi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.

a) Általános tudnivalók

- Ez a készülék nem játék. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat a gyermekek számára.
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettel, közvetlen napsütéstől, erős rázkódtástól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
- Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék
 - látható sérülést szenvedett,
 - már nem működik rendeltetés szerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve.
- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütközés vagy a leesés még csekély magasságból is károsíthatja a készüléket.
- Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével, biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.
- A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy engedélyezett szakmühellyel végeztesse.
- Ha még lenne olyan kérdés, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez.

b) Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és használati útmutatóit is.

Eltávolítás




Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani a terméket.

Ezzel Ön eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek és hozzájárul a környezet védelméhez.

Ápolás és tisztítás

- Tisztítás előtt válassza le a multikeresőt az áramellátásról.
- Ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más vegyi oldószert, mert ezek a ház sérüléséhez és hibás működéshez vezethetnek.
- A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát.

Kezelőelemek

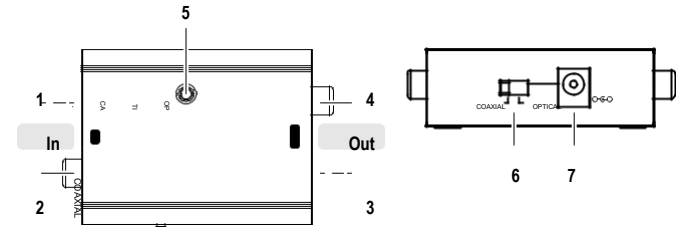


- 1 Optikai bemenet
- 2 Koaxiális bemenet
- 3 Optikai kimenet
- 4 Koaxiális kimenet
- 5 Működésjelző
- 6 Bemenetválasztó kapcsoló
- 7 Tápcsatlakozó

Csatlakoztatás

MEGJEGYZÉS

Vigyázzon a termékre, hogy az ne sérülhessen meg!

- Csak megfelelő digitális audio kábelt használjon (koax/toslink).
- A toslink kábeleket nem szabad sem meghajtani sem nagyon szűk helyekre fektetni.
- A kábeleket nem szabad sem megtörni, sem éles peremek által megsérülni hagyni.

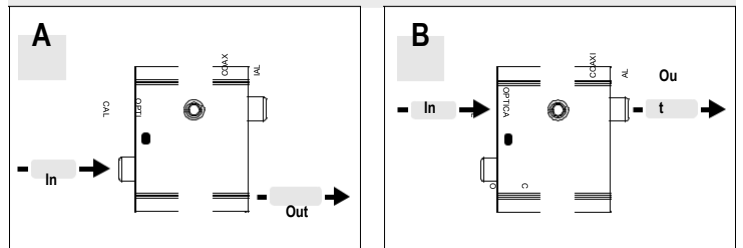

a) Koaxiálisról optikára

1. Kapcsolja ki a csatlakoztatandó készüléket, mielőtt a kábeleket csatlakoztatja vagy leválasztja.
2. Csatlakoztassa a a be- és kimenetet az **A ábra** szerint.
3. Tolja a bemenetválasztó kapcsolót a **COAXIAL** állásba.

b) Optikáról koaxiálisra

1. Kapcsolja ki a csatlakoztatandó készüléket, mielőtt a kábeleket csatlakoztatja vagy leválasztja.
2. Csatlakoztassa a a be- és kimenetet a **B ábra** szerint.
3. Tolja a bemenetválasztó kapcsolót a **OPTICAL** állásba.

Használat

MEGJEGYZÉS

Vigyázzon a termékre, hogy az ne sérülhessen meg! Ha a készüléket egy hideg helyiségből egy meleg helyiségbe viszi, nem szabad azt rögtön használni. Az ilyenkor keletkező kondenzvíz adott körülmények között tönkretelheti a készüléket. Hagyja ezért pihenni addig, amíg szobahőmérsékletűre melegszik.

1. Tartsa a tápegységet szárazon. Az USB kábel csatlakoztatása:
 - Csatlakoztassa a kerek dugót a konverter tápcsatlakozójához.
 - Csatlakoztassa az USB-A kábel dugóját az USB-s tápegységhez (min. 600 mA). A működésjelző világít.
2. Kapcsolja be az összes csatlakoztatott készüléket. Válassza ki a lejátszó készülékén a kívánt bemeneti csatornát (ha szükséges) a lejátszás elindításához.
3. Használat után válassza le az USB kábelt a konverterről.

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség/áram.....	5 VDC, 600 mA
Bemenetek.....	1x koaxiális (RCA) / 1x TOSLINK (optikai LWL kábel)
Kimenetek.....	1x koaxiális (RCA) / 1x TOSLINK (optikai LWL kábel)
Jelformátum.....	S/PDIF
Audio támogatás.....	LPCM 2.0. DTS, Dolby AC-3 / 5.1 csatorna
Mintavételezési frekvencia.....	max. 192 kHz
Üzemeltetési feltételek.....	-15 ... +50 °C
Tárolási feltételek.....	-20 ... +60 °C
Méret.....	80 x 24 x 52 mm (Sz x Ma x Mé)
Súly.....	40 gramm

Ez a Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com) kiadványa.conrad.com). Minden jog fenntartva, a fordítás jogát is beleértve. Mindennemű másolat, pl. fotokópia, mikrofilm, vagy elektronikus adatfeldolgozásban való rögzítés csak a kiadó írásbeli engedélyével állítható elő. Az utánnymás, még kivonatos formában is, tilos. A kiadvány megfelel a technika nyomtatás idején fennálló fejlettségének.

Copyright 2021 by Conrad Electronic SE. *2299210_v2_0221_02_jh_m_4L_(f)