

Használati útmutató

Szobai szökőkút szivattyú

Rend. sz.: 2299807 (8 W)

Rend. sz.: 2299808 (16 W)

Rendeltetésszerű használat

Ez a szivattyú alkalmas akár szobaszökőkút, akár szobai mini tavacska vagy asztali csobogó vízének keringtetésére.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. Amennyiben a terméket a fentiekől eltérő célra használja, a termék károsodhat. Ezen túlmenően, a szakszerűtlen használat következtében balesetveszély, pl. rövidzárlat, tűz, áramütés, stb., alakulhat ki. Figyelmesen olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. A terméket kizárólag a használati útmutatóval együtt adja tovább.

Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban található cégnevek és készülékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva.

A szállítás tartalma

- Szobaszökőkút szivattyú
- Csatlakozó csomagtartó (esetleg már a szivattyú kimenetére van szerelve)
- Használati útmutató

A legújabb használati útmutatók:

Töltse le a legújabb változatokat a www.conrad.com/downloads weblapról, vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.



A jelképek magyarázata



A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét veszély, pl. áramütés fenyegeti.



Ez a szimbólum rendkívüli veszélyekre hívja fel a figyelmet kezelés vagy működtetés közben.



A „nyíl”-szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.



A készülék a II. érintésvédelmi osztálynak megfelelően van kialakítva.



Tartsa be a használati útmutató utasításait!

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha Ön a készülék jelen Kezelési Utasításban ismertetett rendeltetésszerű használatára vonatkozó biztonsági tudnivalókat és információkat nem tartja be, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi sérülésekért vagy dologi károkért. A fentiek túlmenően érvényét veszíti a szavatosság/garancia is.



a) Általános tudnivalók

- Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) tilos a készülék önkényes átépítése és/vagy megváltoztatása.
- Ez a készülék nem játék. Az elektromos hálózatról működő készülékek nem válók gyerek kezébe. Gyermek jelenlétében emiatt különös gondossággal kell eljárni. Ne használja a készüléket úgy, hogy gyerekek hozzáférhetnek.
- A szivattyú a konstrukciójánál fogva megfelel a II. Érintésvédelmi Osztály követelményeinek és IPx8 védeettséget biztosít. A szivattyú áramellátására csakis közüzemi elektromos hálózat szabályosan szerelt csatlakozóját használhatja.
- Ipari alkalmazás esetén tartsa be az illetékes szakmai szervezetnek az elektromos berendezésekre és szerelési anyagokra vonatkozó balesetmegelőzési rendszabályait is.
- Ne hagyja a csomagolóanyagot szanaszét heverni, mert az a gyerekek számára veszélyes játékszerré válhat.
- Bánjon óvatosan a készülékkel, mert az lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.
- Ha Önben olyan kérdések merülnek fel, amelyekre a jelen útmutatóban nem kapott választ, lépjen kapcsolatba műszaki vevőszolgálatunkkal, vagy más szakemberrel. Ha kételyei vannak a készülék működési módjával vagy biztonságával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

b) Működés



- A szivattyú csatlakoztatásához használt elektromos hálózati csatlakozóját legyen könnyen hozzáférhető.
- A hálózati csatlakozó dugóra nem kerülhet nedvesség vagy víz. A szivattyú helyének kiválasztásakor ügyeljen arra, az elektromos csatlakozó vezetékre esetleg rákerült víz ne folyhasson be közvetlenül az elektromos csatlakozó aljzatba, hanem hagyja U-alakban lelőgni a vezetékét, így a rákerült víz lecsepeghet.



- Ellenkező esetben halálos kimenetelű áramütéssel kell számolni!
- Tilos a szivattyút használni medencében, fürdőkádban vagy a zuhanytálcában.
- A terméket csak zárt belső helyiségekben szabad használni. Nem alkalmas a kültéren való használatra.
- Ne a vezetéknel fogva húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Vigyázzon arra, hogy az elektromos csatlakozó vezeték ne csipődjön be és az éles peremeknél ne sérüljön meg.
- Ha a szivattyú vagy az elektromos csatlakozó vezeték sérült, ne nyúljon hozzájuk, mert Önt halálos áramütés éri. Ilyenkor először szüntesse meg annak az elektromos csatlakozó aljzatnak az áramellátását, amelyre a termék csatlakoztatva van (kapcsolja le a hozzátartozó kismegszakítót, ill. csavarja ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a hibaáramkapcsolót is). Csak ezután húzza ki a készülék hálózati dugóját az elektromos csatlakozó aljzattól. Ezek után már ne használja többé a szivattyút, hanem gondoskodjon a környezetbarát ártalmatlanításról. A sérült elektromos csatlakozó vezeték nem lehet kicserélni.
- A szivattyú nem alkalmas szárazon futásra, ilyen esetben rövid időn belül tönkremegy és elvesz a szavatosság/garancia. A szivattyút csak akkor működtesse, ha az teljesen víz alá van merítve.
- Szállított folyadéként csak tiszta víz használata megengedett (ennek hőmérséklete +5 °C és +35 °C között legyen). Ne szállítson vele más folyadékot (pl. tengervíz, benzin, fűtőolaj, folyékony vegyszerek, oldószerek vagy élelmiszerek).

Csatlakoztatás és üzembe helyezés



Ehhez vegye figyelembe a "Biztonsági tudnivalók" c. fejezetet.

Csatlakoztasson a kimenő csöcsönkra egy erre alkalmas víztömlőt, amennyiben szükséges. Ellenőrizze a csatlakozást, hogy fixen legyen a helyén és később se tudjon meglazulni. A csatlakoztatáshoz használhat például kábelkötegelőt.

Engedje bele a szivattyút a vízbe; pl. a szobaszökőkút vízébe. Eközben a szivattyút teljesen lepje el a víz. Kicsit mozgassa ide-oda a szivattyút, hogy a benne maradt levegő eltávozhasson. A szivattyú helyének kiválasztásakor ügyeljen arra is, hogy a szívó nyílásait ne zárhassa el semmi.

A szivattyút sima felületen (pl. az üveglapon vagy lemezen) az alul lévő tapadókorongokkal lehet rögzíteni.

Ha a felület lehetővé teszi, akkor a szivattyút le is lehet csavarozni. Ilyenkor előbb vegye le a tapadókorongokat; ezután a talpán a bal ill. jobb oldalon lévő nyílásokon átvezetett, megfelelő csavarokkal rögzítse.

Működés közben alátétet is használhat (pl. a szobaszökőkút alá), így az esetleg kifirócsenó víz nem árthat a bútor felületének vagy a szoba padlójának.

A szivattyú indításához dugja be az elektromos dugaszt a hálózati csatlakozó aljzatba.


Ekkor a szivattyú azonnal működni kezd.

Ha csak kevés vagy semennyi víz sem jönne ki belőle, akkor még mindig maradt valamennyi levegő a szivattyúban. Ilyenkor várjon egy kicsit, esetleg húzza ki egy pillanatra a konnektort, majd ezután dugja vissza.

Közben arra mindenképpen vigyázzon, hogy az elektromos vezeték ne feszüljön meg, hanem a közepe lógjon lefelé, ahonnan az esetleg rákerülő víz lecsöpöghet.

Ily módon Ön meg tudja akadályozni, hogy a víz az elektromos csatlakozó vezetéken keresztül belefolyhasson a fali konnektorbá.

Ha erre nem ügyel, akkor Önt halálos áramütés fenyegeti!

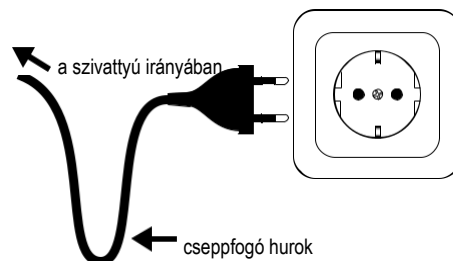

Tisztítás

- Mielőtt tisztogatás céljából kivenné a szivattyút a vízből, húzza ki az elektromos csatlakozó dugaszt a csatlakozó aljzatból.
- Vegye le a szivattyúról a szívó rész fedelét, mert ez csak rá van pattintva. Itt található a szivattyú lapátjainak a borítása, ld. a jobbra lévő képet. Csavarja el ezt a borítást egy kicsit balra, hogy le tudja venni. Ezután le kell húzni a helyéről a lapátkereket (ezt a szivattyú motorjának mágnesei tartják, ezért nem esik le magától).
- Tisztítsa meg az összes alkatrészt tiszta langyos vízben. Ehhez ne használjon erős vegyszert vagy tisztítószert. Az algát vagy más makacs szennyeződést egy kis kefével (ehhez jól megfelel a fogkefe is) óvatosan távolítsa el, de közben ne fejtsen ki nagyobb erőt.
- Amikor készen van, akkor fordított sorrendben rakja össze a szivattyút (először a lapátkereket a szivattyúra, majd vissza a borítását, amit egy kis jobbra csavarással rögzítünk és végül visszarakjuk a szívó rész fedelét, közben hallani kell a kis kattantást).



Tanácsok és tudnivalók

- Minél mélyebbre tesszük a szivattyút a vízben, annál jobban csökken a továbbított víz mennyisége.
- A "Műszaki adatok" fejezetben és a terméken lévő matricán szereplő 2 méteres legnagyobb merítési mélység tkp. egy ellenőrzéstechnikai szempontokon nyugvó érték. Egy szobai szőkőkút szivattyúja esetében ezt a vízmélységet nyilván nem kell betartani. Az elektromos csatlakozó vezeték hossza sem enged kb. 50 cm-nél nagyobb merülést.
- Arra mindig figyeljen, hogy a szivattyú szívó nyílásait ne tömhesse el semmi. Egyes vízi növények levelei könnyen eltömíthetik a nyílásokat. Ezért rendszeresen ellenőrizze a szivattyú működését, így megelőzheti, hogy elromoljon.
- Hosszabb ideig tartó használat során az algák vagy más, lebegő anyagok a szivattyú belsejében is lerakódhatnak, ez pedig rontja a hatásfokát. A használt víz minőségétől függő gyakorisággal ellenőrizze a szivattyú elszennyeződésének mértékét. A tisztítás részletes ismertetését a "Tisztítás" fejezetben találja.

Ártalmatlanítás



Az elektronikus készülékek értékes alapanyagok, ezért nem valók a háztartási hulladék közé. Ezért az élettartama végén gondoskodni kell a készülék hatályos törvényi szabályozásnak megfelelő hulladékkezeléséről. Ezzel Ön eleget tesz törvényi kötelezettségének és hozzájárul a környezet védelméhez.

Műszaki adatok

Tápfeszültség.....	220 - 240 V/AC, 50 Hz
Védettség.....	IPX8
Érintésvédelmi osztály.....	II
Teljesítményfelvétel.....	Rend.sz.: 2299807: max. 8 W Rend.sz.: 2299808: max. 16 W
Szállítási mennyiség.....	Rend.sz.: 2299807: max. 600 l/h Rend.sz.: 2299808: max. 800 l/h
Szállítási magasság.....	Rend.sz.: 2299807: max. 1,0 m Rend.sz.: 2299808: max. 1,3 m
Merülési mélység.....	max. 2 m
csőcsatlakozó.....	Ø 18 mm
Kábel.....	H03VVH2-F 2x0.5 mm ² , ca. 1,5 m
Üzemeltetési feltételek.....	0 °C ... +50 °C , ≤ 85 % relatív páratartalom, nem kondenzálódó
Tárolási feltételek.....	+5 és +40 °C között, ≤90 % rF (nem kondenzálódó)
Méreték (Sz x Ma x Mé).....	Rend.sz.: 2299807: 66 x 65 x 77 mm (tapadókoronggal és csatlakozó csonkkal) Rend.sz.: 2299808: 73 x 71 x 82 mm (tapadókoronggal és csatlakozó csonkkal)
Súly.....	Rend.sz.: 2299807: 340 g Rend.sz.: 2299808: 387 g